



NAVODILA ZA UPORABO

## Namizna podloga z ESD-zaščito BJJ


Kataloška št.: 18 94 10

**BJJ**

## Kazalo

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Navodila za priključitev ..... | 2 |
| Čiščenje .....                 | 2 |
| Tehnični podatki .....         | 3 |
| Garancijski list .....         | 4 |

## Navodila za priključitev

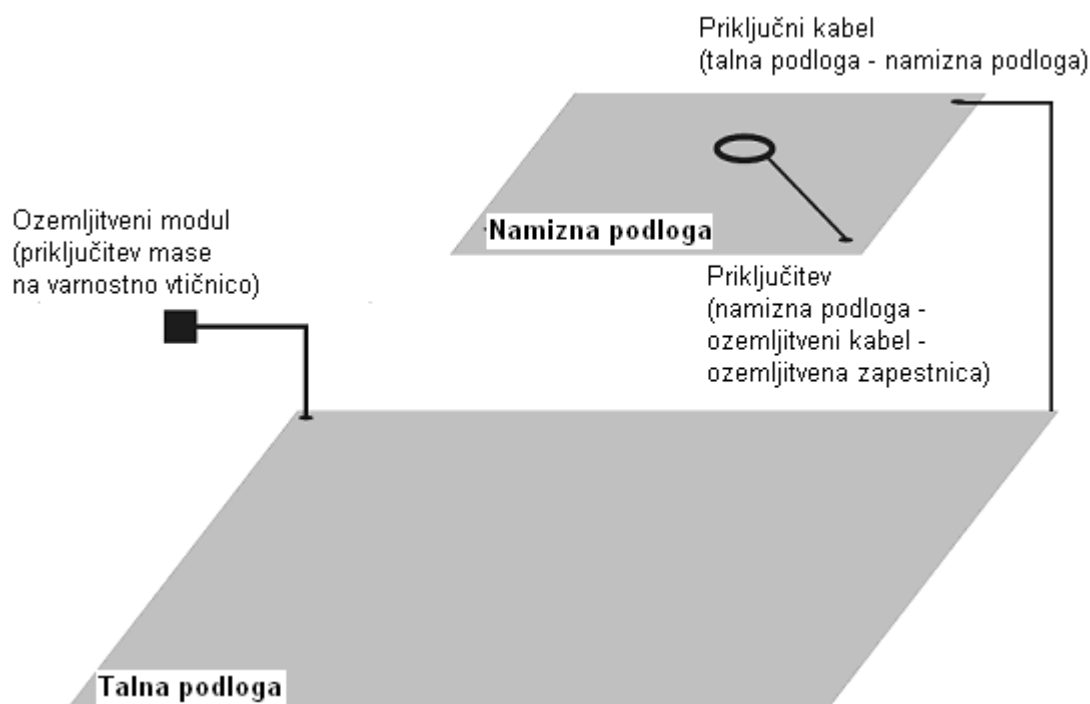

Namizno podlogo Alfaplan S lahko zaradi njene visoke prečne prevodnosti, ki je pogojena s heterogeno sestavo podloge, prilepate tudi z neprevodnim lepilom. Podlogo je treba v tem primeru ozemljiti na enem mestu s patentnim gumbom ali bakrenim trakom (prilepljeno s prevodnim kontaktnim lepilom).

Podlogo lahko namestite tudi brez lepljenja. V tem primeru je treba izvesti ozemljitev s patentnim gumbom in ozemljitvenim kablom.

Namizna podloga Alfaplan S odvaja elektrostatično naelektritev. Za to zadostuje, da se na kratko dotaknete namizne podloge. Naelektritvena napetost se odvede prek ozemljitvenega kabla z zaščitnim uporom 1 M $\Omega$  proti zemlji.

Rahlo strukturirana površina zmanjša odsev svetlobe.

## Čiščenje

Za čiščenje lahko uporabite vodo in običajna čistilna sredstva za gospodinjstvo, vendar pa čistilna sredstva ne smejo vsebovati olja ali voska. Za optimizacijo električnih lastnosti teh podlog priporočamo obdelavo s čistilnim sredstvom Ohm-Shield FC-4500.

## Tehnični podatki

Material: ..... sintetični kavčuk, dvoslojni (v skladu s PAK)  
Trdota: ..... 75 ± 5  
Debelina: ..... 2 mm  
Odziv pri pritisku: ..... ≤ 0,20 mm  
Odpornost na obrabo: ..... ≤ 200 mm<sup>3</sup>  
Vnetljivost: ..... težko vnetljiva  
Prehodna upornost: ..... pribl. 10<sup>8</sup> Ω  
Površinska upornost: ..... pribl. 10<sup>9</sup> Ω  
Odvodna upornost: ..... pribl. 10<sup>8</sup> Ω  
Obstojnost na kemikalije: ..... obstojna na običajna čistila  
Vpliv tlečih tobačnih izdelkov: ..... brez poškodb površine  
Garancija proizvajalca: ..... 5 let na konstantnost navedenih električnih vrednosti



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Namizna podloga z ESD-zaščito BJZ**  
Kat. št.: **18 94 10**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**