



## NAVODILA ZA UPORABO

# Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N

Kataloška št.: 19 00 65

## KAZALO


LASTNOSTI NAPRAVE .....	3
SESTAVNI DELI NAPRAVE .....	3
NAVODILA ZA NAMESTITEV .....	3
NAMEN UPORABE.....	4
TEHNIČNI PODATKI .....	4
GARANCIJSKI LIST .....	5

## LASTNOSTI NAPRAVE

- Utripalnik z nastavljamim časom utripanja: približno 0,6 ...9 sekund čas vklopa.
- Čas izklopa je približno 50% časa vklopa.
- Vgrajena varovalka: T 1,6A,
- Za električne žarnice 15...300W, 230 V~(15...150 W pri 110 V~).
- Uporaba: reklamni panoji, modeli svetilnika in podobno.
- Dimenzije: približno 71 x 50 x 41 mm.

**Pomembno:** upoštevajte tudi "Splošne informacije" priloženih navodil za uporabo. Tam so navedeni pomembni varnostni napotki! Ta navodila so del opisa naprave in jih je potrebno pred sestavljanjem naprave natančno prebrati!

## SESTAVNI DELI NAPRAVE

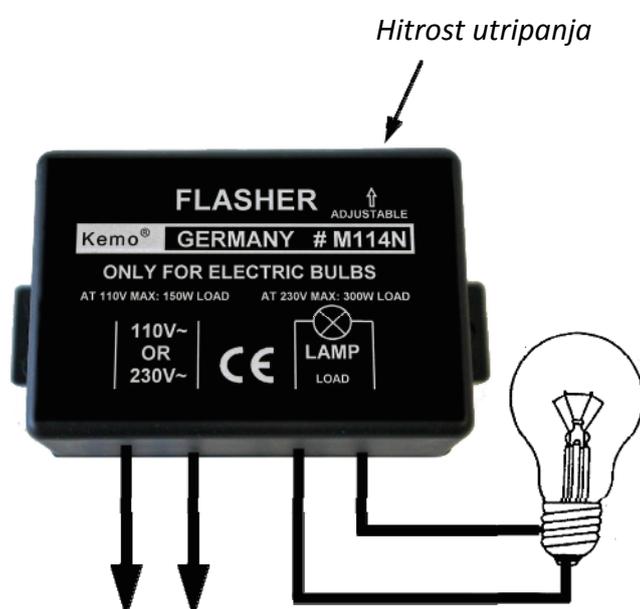

Varovalka je v modulu.

230 V~ Svetlobne žarnice 230 V~, 15...300 W  
(110 V~) (Svetlobne žarnice 110 V~, 15...150 W)

## NAVODILA ZA NAMESTITEV

Pozor! Na napravo lahko priključite samo električne žarnice, ne pa tudi fluorescentnih ali varčnih žarnic! Pri prvem vklopu lahko traja tudi do 20 sekund, da utripalnik začne utripati.

Nastavljivi kondenzator (trimer) je dostopen skozi odprtino v ohišju, z njim pa lahko nastavljate hitrost utripanja od hitrega do počasnega. Po spremembi hitrosti utripanja lahko traja tudi do 10 sekund, da začne utripalnik utripati z na novo nastavljeno hitrostjo.

Kratki stiki in preobremenitev v tokokrogu žarnice uniči utripalnik (v primeru kratkega stika vgrajena varovalka ne more preprečiti hitrega uničenja nameščenih triac regulatorjev, ampak le posledično nastalo škodo). Ker je pred pošiljanjem iz tovarne vsak utripalnik temeljito testiran, zamenjava zaradi kratkega stika ali preobremenitve v garancijskem času ni možna!

## **NAMEN UPORABE**

Utripalnik za električne žarnice 230 V ali 110 V za dekorativne namene (na primer v modelu svetilnika, oglasnih panojih in podobno).

## **TEHNIČNI PODATKI**

Obratovalna napetost:	110...240 V AC
Prekinitvena kapaciteta:	za električne žarnice 110 V do največ 150 W pri 110 V~ obratovalne napetosti ali za električne žarnice 230 V do največ 300W pri 230 V~ obratovalni napetosti
Minimalna obremenitev:	15 W
Zaščitna varovalka:	nameščena, 1.6A zamik delovanja
Obdobje utripanja:	približno 0.6...9 sekund čas vklopa (nastavljiv), čas izklopa približno 50% časa vklopa
Dimenzije:	približno 71 x 50 x 41 mm



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N**  
Kat. št.: **19 00 65**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**