



NAVODILA ZA UPORABO

Časovno stikalo Kemo M113A

Kataloška št.: 19 04 07

KAZALO


| | |
|---|----------|
| SPLOŠNO | 3 |
| NASTAVITEV ZA DELOVANJE | 3 |
| NAMEN UPORABE..... | 3 |
| TEHNIČNI PODATKI | 4 |
| OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE | 4 |
| GARANCIJSKI LIST | 5 |

SPLOŠNO

Časovno stikalo 12 – 15 V/DC za vklop/izklop od 2 sekund do največ 23 ($\pm 30\%$) minut. Naprava po pritisku na gumb vklopi ostale naprave in jih po preteku nastavljenega časa samodejno izklopi s pomočjo nameščene točke releja 1 x ON (največ 3 A). Preostanek časa lahko kadarkoli prekinete z drugim gumbom. Za delovanje sta potrebna dva potisna gumba.

Pomembno: upoštevajte tudi "Splošne informacije" priloženih navodil za uporabo. Tam so navedeni pomembni varnostni napotki! Ta navodila so del opisa naprave in jih je potrebno pred sestavljanjem naprave natančno prebrati!

NASTAVITEV ZA DELOVANJE

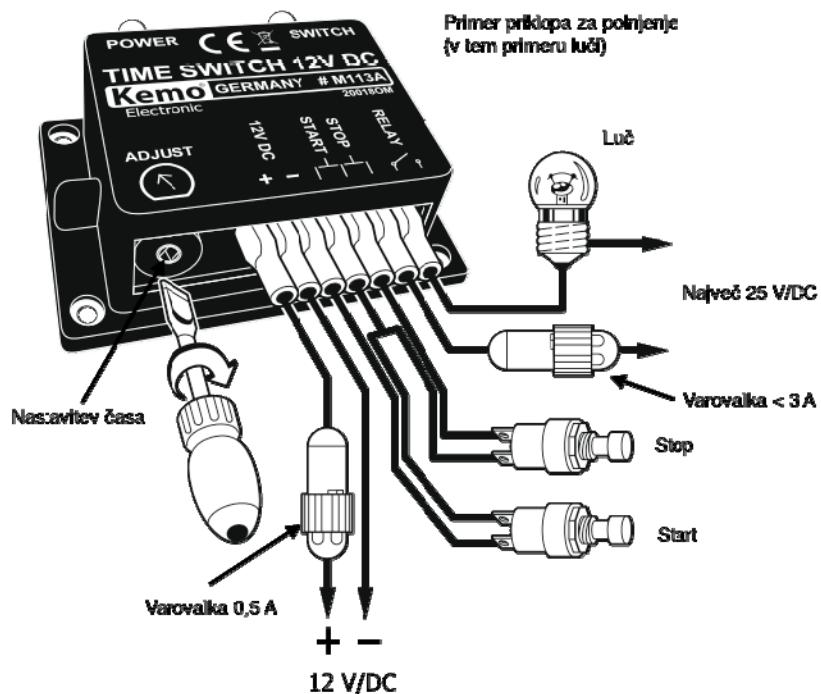

Kable modula speljite kot prikazuje načrt vezave. Časovno obdobje med 2 sekundama in 23 minutami ($\pm 30\%$) lahko nastavite z vgrajenim kontrolerjem (preizkusite).

NAMEN UPORABE

Po pritisku na gumb se mora priključena električna naprava vklopiti za določeno časovno obdobje, ki ga pred tem nastavite (naprave izpostavljenosti, polnilni kompleti, igrače, orodja, osvetlitev in podobno).

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-----------------------|---|
| Obratovalna napetost: | 12 – 15 V/DC |
| Poraba energije: | približno 20 mA / 80 mA (rele izklop/vklop) |
| Nastavljiv čas: | približno 2 sekundi do 23 minut ($\pm 30\%$) |
| Priklop: | preko ploščatega pinskega vtikača |
| Prikaz: | 2 (1 x LED za obratovalno napetost, 1 x LED rele “ON”) |
| Točka releja: | 1 x “ON”, največ 3A, največ 25V (nameščena točka releja se lahko vklopi tudi do 230 V/AC, vendar je v tem primeru potrebno upoštevati varnostne uredbe VDE, kot na primer zaščita pred naključnim kontaktom in podobno) |
| Dimenzije: | približno 86 x 60 x 32 mm (brez trakov za pritrditev) |

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Te naprave ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke. Potrebno jo je odnesti na zbirna mesta televizijskih sprejemnikov, računalnikov in podobno. Informacije o zbirnih mestih te elektronske opreme poiščite pri vaših lokalnih oblasteh.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Časovno stikalo Kemo M113A**

Kat. št.: **19 04 07**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.