



NAVODILA ZA UPORABO

Mikro elektromotor Motraxx N10VA

Kataloška št.: 23 39 87



Kazalo

Tehnični podatki	2
Slikovni prikaz	3
Izjava proizvajalca	3
Kontaktne podatke	3
Grafični prikaz delovanja	4
Varnostni napotki	4
Garancijski list	5

Tehnični podatki

Nazivna napetost	6 V
Delovna napetost	5,2 – 7,2 V
Število vrtljajev v prostem teku	18100 vrt./min
Tok prostega teka	0,038 A
Število vrtljajev pri n_{max}	14020 vrt./min
Tok pri n_{max}	0,13 A
Odvajanje $_{max}$	0,36 W
Vrtilni moment pri n_{max}	0,25 mNm
Teža	4 g

Model FF-N10VA-7Z320

Napetost

Območje delovanja	elektronski nadzor stabilnosti 1,5-6,0
Nominalno	elektronski nadzor stabilnosti 6,0

Prosti tek

Hitrost	18319 vrt./min
Tok	0,03 A

Pri največji učinkovitosti


Hitrost	14738 vrt./min
Tok	0,12 A
Vrtilni moment	0,29 mNm
Izhodna moč	0,45 W

Ob zagonu

Tok	0,47 A
Vrtilni moment	1,51 mNm

Največja izhodna moč	0,72 W
Poli	3
Kondenzator	ga ni
Krtačke	kovinske

Slikovni prikaz

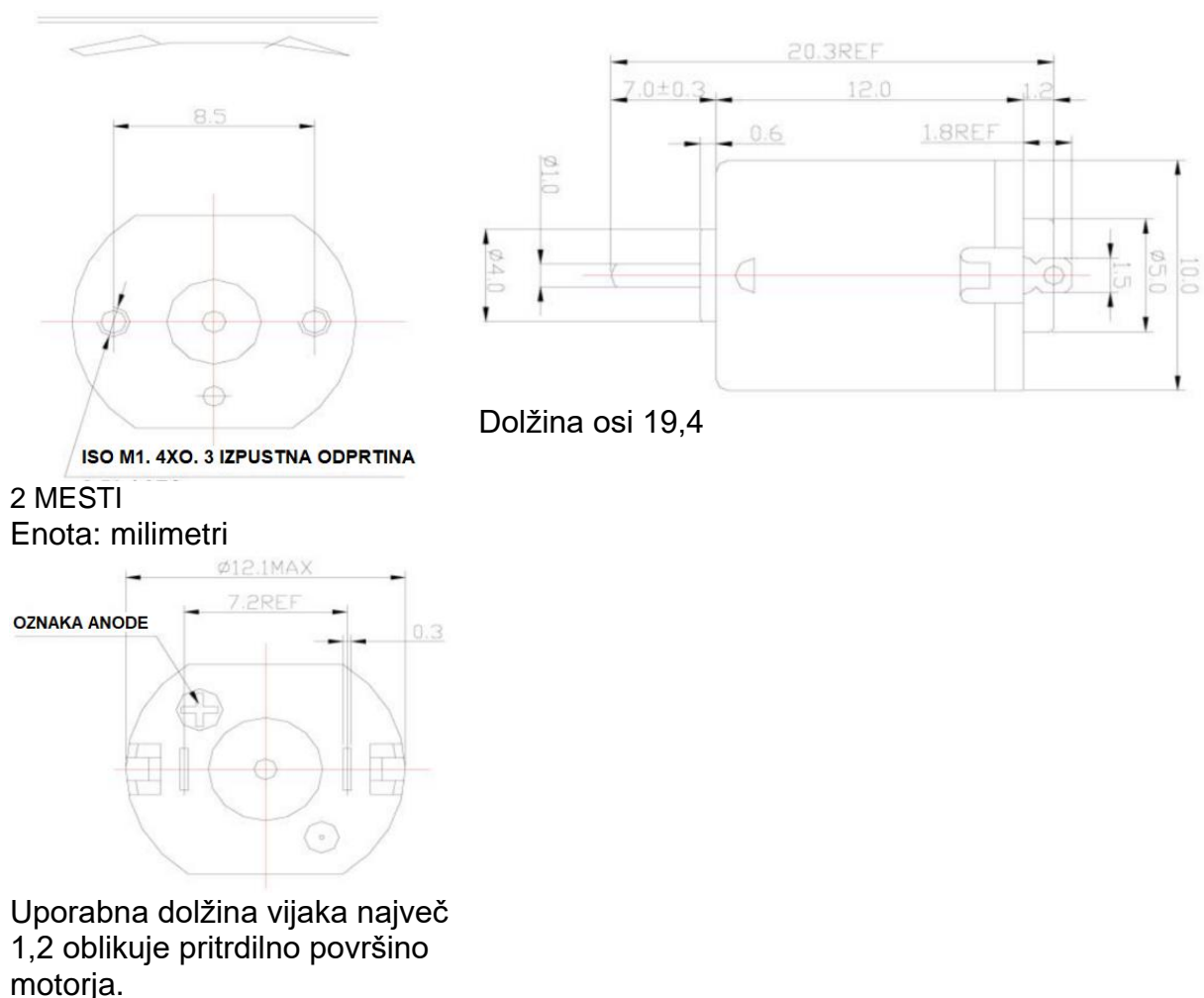

Izjava proizvajalca

V skladu z Direktivo o strojih 2006/42/ES želimo poudariti, da je ta motor (sestavni del) nepopoln stroj.

Prav tako želimo opozoriti, da mora biti vaš stroj v skladu z Direktivo EMC 2006/95/ES. Ni dovolj, da sami odpravite motnje motorja.


Zagon je prepovedan, dokler stroj v katerega se vstavi motor, ne izpolnjuje predpisov EU.

Kontaktne podatki

MOTRAXX ELEKTROGERÄTE GmbH
Steinbacher Straße 47-51
90559 Burgthann/Germany
Spletna stran: www.motraxx.com

E-naslov: info@motraxx.com
Telefon: (+49)9188 94050 60

Grafični prikaz delovanja

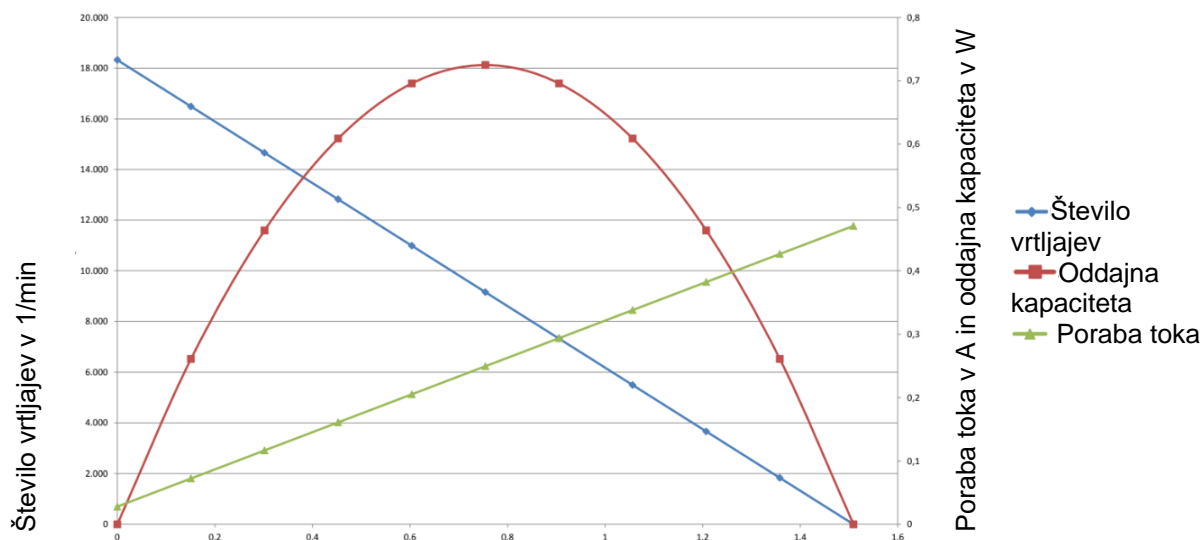

Varnostni napotki

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Pridržujemo si pravico do napak in napak pri tisku.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Mikro elektromotor Motraxx N10VA**
Kat. št.: **23 39 87**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.