



## NAVODILA ZA UPORABO

**Komplet brezžičnega mikrofona AKG CK99L AKGPW45PSETISM**

Kataloška št.: 30 53 73



## Kazalo

1 Opis / varnost .....	2
2 Priključitev .....	3
3 Uporaba.....	4
4 Čiščenje.....	5
5 Tehnični podatki .....	5
Garancijski list .....	7

## 1 Opis / varnost

### Varnostno obvestilo

• Preverite, ali naprava, na katero želite priključiti mikrofon, ustreza veljavnim varnostnim predpisom in ima varnostno podlago.

### Vsebina paketa

- Preverite, ali embalaža vsebuje vse spodaj navedene dele.
- Če nekaj manjka, se obrnite na prodajalca izdelkov AKG.



1x mikrofon s sponko za pritrditev

1 x zaščita pred vetrom W 55

### Možni dodatki

- Morebitne dodatke najdete v našem aktualnem katalogu / letaku podjetja AKG ali na spletni strani [www.akg.com](http://www.akg.com). Vaš trgovec Vam bo z veseljem svetoval.

### Posebne lastnosti

- Profesionalni miniaturni mikrofon za pritrditev na oblačila.
- Kondenzatorski pretvornik s kardiodno smerno karakteristiko za naraven zvok.
- Odzivnost frekvence, ki se ujema s prenosom glasu.
- Primerno za pritrditev na oblačila.

### Kratek opis

Mikrofon CK 99 L je profesionalni miniaturni mikrofon za pritrditev na oblačila s kondenzatorjem s kardiodno smerno karakteristiko. Zaradi majhnih dimenzij je mikrofon idealen za vse vrste uporabe, kjer je za uporabnika potrebna neopazna tehnologija mikrofona in velika svoboda gibanja.

Frekvenčni odziv mikrofona je posebej zasnovan za prenos glasu.

V kompletu je priložena zunanja zaščita pred vetrom za dušenje hrupa vetra, kadar se mikrofon uporablja na prostem.

Mikrofon je opremljen s kablom dolžine 1,6 m z majhnim XLR-priključkom, ki ga je mogoče priključiti na fantomski napajalnik MPA V L ali žepni oddajnik AKG.

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## 2 Priključitev

### Uvod


Mikrofon CK 99 L je kondenzatorski mikrofon in zato potrebuje napajanje.

**Pomembno: Če uporabljate napajalnike, razen tistih, ki jih priporoča podjetje AKG, se lahko mikrofon poškoduje in garancija preneha veljati.**

### Priključitev z uporabo fantomskega napajalnika MPA V L

Glejte sliko 1.

1. Priključite mini XLR-priključek (1) na kabel mikrofona, da zaskoči v mini-XLR-sklopko (2) na priključnem kablu fantomskega napajalnika MPA V L (3). Vtič (1) se samodejno zaklene. Če želite izključiti kabel, pritisnite gumb za sprostitvev na mini XLR-priključku (1) in izvlecite priključek (1) iz vtičnice (2).

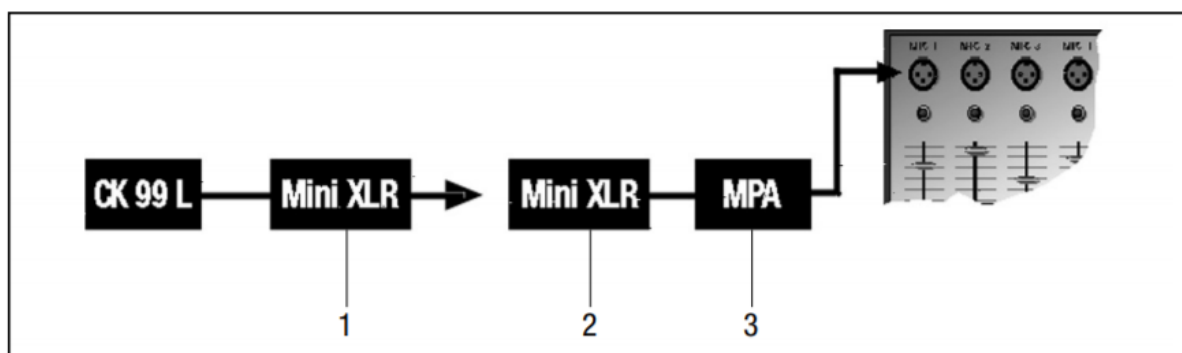

Slika 1: Priključitev z uporabo fantomskega napajalnika MPA V L

2. Priključite fantomski napajalnik MPA V L (3) na uravnotežen XLR-vhod za mikrofon s fantomskim napajanjem.
3. Vključite fantomsko napajanje. (Preberite navodila za uporabo ustrezne naprave.)

**Pomembno: Da ne poškodujete kabla, nikoli ne vlecite za kabel!**

## Povezava z ročnim brezžičnim oddajnikom

- Preberite navodila za uporabo vašega brezžičnega oddajnika.

### 3 Uporaba


#### Uvod

Velika prednost mikrofona, pritrjenega na oblačila, je v tem, da se uporabniku ohrani svoboda gibanja in roke ostanejo proste

#### Nasveti za uporabo



Slika 2: Pritrditev mikrofona na sponko za pritrditev

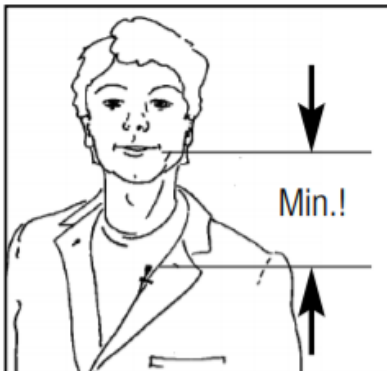

Slika 3: Pritrditev mikrofona v bližini ust



Slika 4: Snemalni kot mikrofona

1. Glejte sliko 2.  
Mikrofon vtaknite v sponko za pritrditev.
2. Mikrofon pritrdite na oblačila čim bližje ustom govorca, npr. na zavihek (glejte sliko 3).
3. Glejte sliko 4: Uporabnika prosite, naj med pogovorom ne obrača glave za več kot približno 30 ° v levo ali desno.

**Opomba:** Manjša kot je razdalja med mikrofonom in zvočnim virom toliko manjša je nevarnost akustičnih povratnih povezav.

AKG, proizvajalec: AKG Acoustics GmbH, Lemböckgasse 21–25, A-1230 Dunaj, Avstrija.


Kadar so usta zunaj kota snemanja mikrofona, izhodna raven mikrofona močno pade.

#### 4 Čiščenje

Ohišje mikrofona očistite z navlaženo krpo.

#### 5 Tehnični podatki

##### Frekvenčni odziv

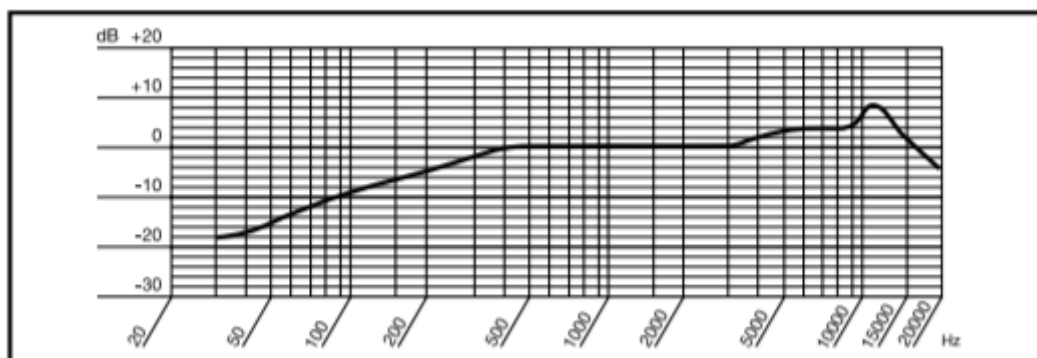

Ta izdelek je skladen s standardi, določenimi v ustrezni izjavi o skladnosti. Izjavo o skladnosti za ta izdelek lahko zahtevate na naslovu <http://www.akg.com> ali po e-pošti [sales@akg.com](mailto:sales@akg.com).

Delovanje:	Kondenzatorski mikrofonski s trajnim praznjenjem
Smerne karakteristike:	Kardioidna (ledvica)
Območje prenosa:	150 - 18.000 Hz
Občutljivost:	8,8 mV / Pa (-41 dBV na osnovi 1 V / Pa)
Električna impedanca pri:	200 Ohm
Napajalna napetost:	1,5 do 10 V DC preko fantomskega napajalnika MPA V L ali žepnega napajalnika AKG WMS
Dolžina kabla:	1,6 m
Vrsta vtiča:	Mini XLR-vtič 3-polni
Barva površine:	Mat črna
Mere:	8 Ø x 22 mm
Teža neto (brez kabla) / bruto:	2,5 g / 115 g

##### Kontaktne podatke

AKG Acoustics GmbH  
Lemböckgasse 21–25  
A-1230 Dunaj  
Telefon: (+43-1) 86654-0\*  
E-naslov: [sales@akg.com](mailto:sales@akg.com)

AKG, proizvajalec: AKG Acoustics GmbH, Lemböckgasse 21–25, A-1230 Dunaj, Avstrija.

Za ostale izdelke in distributerje po vsem svetu obiščite spletno stran [www.akg.com](http://www.akg.com).



ROHS OK

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Komplet brezžičnega mikrofona AKG CK99L AKGPW45PSETISM**  
Kat. št.: **30 53 73**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**