



NAVODILA ZA UPORABO

Radio z radijsko vodeno uro Sangean RCR-22

Kataloška št.: 34 35 16

KAZALO


1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI	3
2. SESTAVNI DELI NAPRAVE	4
3. LCD ZASLON	5
4. PREGLED DELOVANJA NAPRAVE	5
4.1 URA	5
4.2 DELOVANJE RADIA	6
4.3 DELOVANJE ALARMA	7
4.4 FUNKCIJA DREMEŽA.....	8
4.5 PREKLIC ALARMA	8
4.6 NASTAVITEV GLASNOSTI ALARMA	8
4.7 TAJMER POČITKA	8
4.8 TAJMER USPAVANJA – SAMODEJNI IZKLOP RADIA	9
4.9 NASTAVITEV ČASOVNEGA PASU.....	9
4.10 GUMB ZASLONA.....	9
4.11 PRILAGODITEV OSVETLITVE ZASLONA	9
5. VTIČNICA ZA SLUŠALKE	9
6. VTIČNICA AUX IN.....	9
7. PONAŠTAVITEV NAPRAVE	10
8. TEHNIČNI PODATKI	10
GARANCIJSKI LIST	11

1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

1. Pred uporabo naprave preberite vse varnostne napotke in navodila za delovanje naprave tako, da vam bodo razumljiva.
2. Navodila za uporabo shranite za prihodnje priložnosti.
3. Upoštevajte vsa opozorila na napravi in v navodilih za uporabo.
4. Sledite delovanju naprave in uporabljajte navodila za uporabo.
5. Voda in vlaga: naprave ni dovoljeno uporabljati v bližini vode. Ne uporabljajte je v bližini kopalnih kadi, umivalnikov, kuhinjskih korit, mokrih kletnih prostorov, ob bazenih in podobno.
6. Pred čiščenjem radio iztaknite iz električne vtičnice. Za čiščenje zunanosti naprave uporabite le vlažno krpo.
7. Radia ne postavljajte na nestabilen voziček, stojalo, nosilec ali mizo. Radio lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe in napake na napravi.
8. Prezračevanje: radio je potrebno namestiti tako, da njegovo prezračevanje ni ovirano. Tako na primer radia ne postavljajte na posteljo, kavč, preprogo ali druge mehke površine, ki lahko ovirajo prezračevanje. Ni ga dovoljeno na primer vgraditi v omaro kjer je zmanjšan pretok zraka skozi odprtine za prezračevanje.
9. Napajanje: radio je dovoljeno priklopiti le v tip napajanja, ki je naveden na oznakah na napravi. Če niste prepričani kakšno napeljavo imate, se posvetujte s prodajalcem ali dobaviteljem energije.
10. Napajalni kabli: napajalni kabel je potrebno namestiti tako, da ga ni mogoče pohoditi, preščipniti in nanj postaviti druge predmete. Bodite še posebej pozorni na kable pri vtičih in na mestih, kjer so vstavljeni v napravo. Vtič povlecite iz vtičnice tako, da primete za oprijem na vtiču in ne vlečete za kabel. Radio uporabljajte le pri navedeni napetosti. Če niste prepričani kakšno napeljavo imate, se posvetujte s prodajalcem ali dobaviteljem energije.
11. Stenskih vtičnic in podaljškov ne preobremenite. To lahko povzroči nevarnost požara ali električnega šoka. Nikoli nobenih predmetov ne vtikajte v odprtine naprave. Lahko se dotaknejo nevarnih točk napetosti ali povzročijo kratek stik. Lahko pride do požara ali električnega šoka.
12. Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati in ni pod nadzorom, ga iztaknite iz električne vtičnice. Na ta način preprečite škodo zaradi udara strele ali izpadov električne energije.
13. Če naprave dlje časa en nameravate uporabljati in ni pod nadzorom, iz nje odstranite baterije. Baterije lahko iztečejo in poškodujejo napravo in pohišstvo.
14. Sprejemnika ne poskušajte popravljati sami. Z odpiranjem ste lahko izpostavljeni nevarnim napetostim, izničite pa tudi veljavnost garancije. Servisiranje prepustite usposobljenim strokovnjakom.
15. Vnos predmetov in tekočine v napravo: nikoli v napravo ne vstavljajte nobenih predmetov, ker lahko pridejo v stik nevarnimi točkami napetosti ali povzročijo kratek stik in lahko pride do požara ali električnega šoka. Po napravi nikoli ne polijte nobene tekočine.
16. Napravo mora usposobljen strokovnjak popraviti če:
 - je poškodovan napajalni kabel ali vtič.
 - je v napravo prišel tujek ali tekočina.


- je bila naprava izpostavljena dežju ali vodi.
- radio ne deluje normalno ali kaže bistvene spremembe v delovanju.
- je radio padel na tla ali pa je poškodovano ohišje.

2. SESTAVNI DELI NAPRAVE

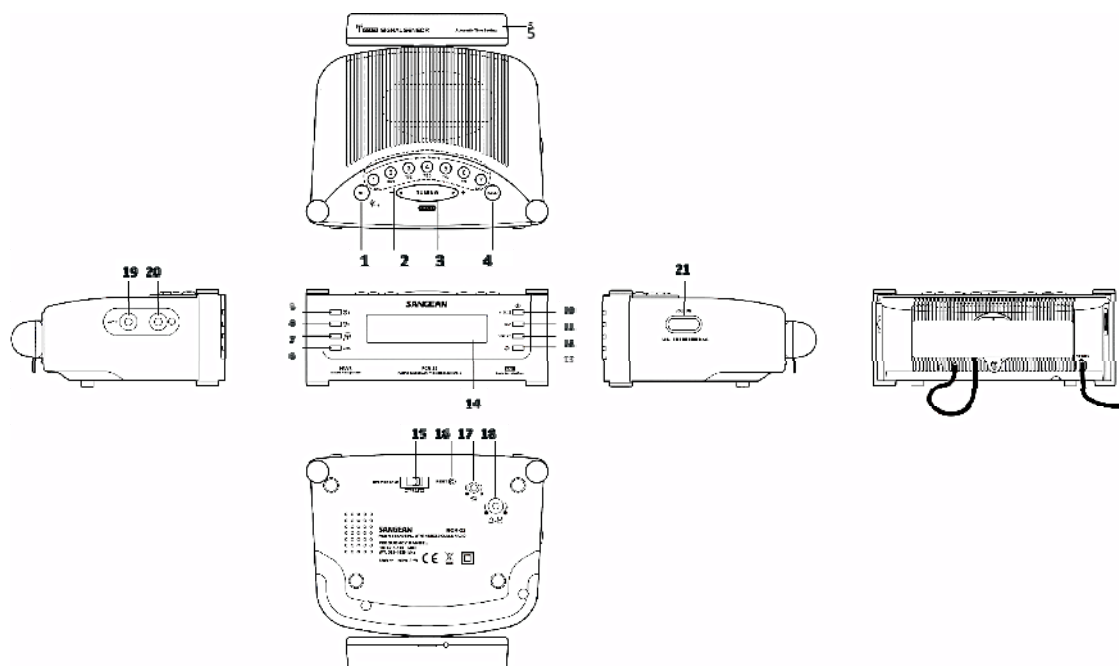

1. Gumb za nastavitev ure/datuma/alarma, nastavitev DST (poletnega časa)
2. Prednastavljena spominska mesta in gumbi za dneve alarma
3. Nastavitev frekvence gor/dol in gumb dremeža
4. Izbira frekvenčnega pasu FM/AM (FM/MW)
5. Časovna kapsula
6. Gumb za datum
7. Gumb za čas, izvršitev nastavitve samodejne ure
8. Gumb alarma 2
9. Gumb alarma 1
10. Gumb vklopa in tajmerja uspavanja
11. Gumb počitka
12. Gumb zaslona
13. Gumb za osvetlitev
14. LCD zaslon
15. Stikalo časovnega pasu
16. Gumb za ponastavitev
17. Nadzor stopnje osvetlitve
18. Nadzor stopnje zvoka alarma
19. AUX IN
20. Vtičnica za slušalke
21. Gumb za glasnost

3. LCD ZASLON

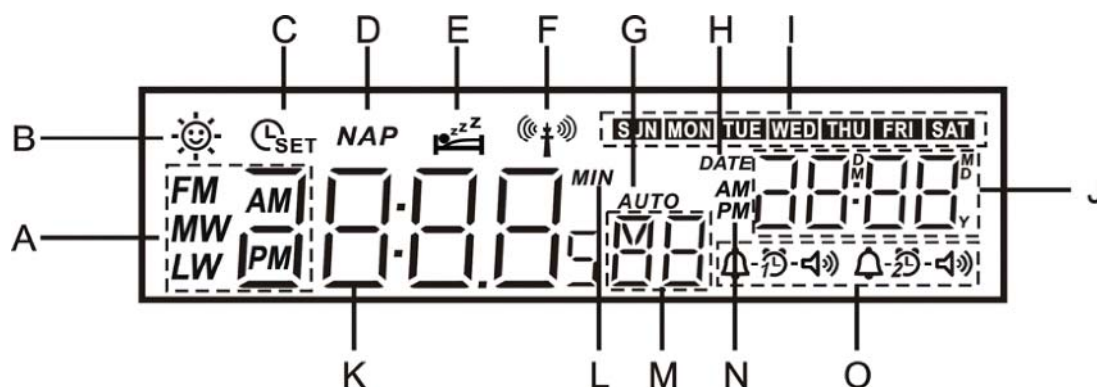



- A. Prikaz frekvenčnega pasu in načina prikaza časa AM/PM
- B. Simbol poletnega časa
- C. Simbol nastavitve časa
- D. Simbol počitka
- E. Simbol spanja in dremeža
- F. Simbol radijsko vodenelega časovnega signala
- G. Simbol samodejnega iskanja frekvence
- H. Simbol datuma
- I. Simbol dneva v tednu
- J. Prikaz meseca/dneva/leta/časa alarma
- K. Prikaz ure/frekvence
- L. Simbol minut
- M. Simbol spomina in sekund
- N. Simbol alarma AM/PM
- O. Simboli alarma


4. PREGLED DELOVANJA NAPRAVE

4.1 URA

Samodejna nastavitve časa

1. Vtič vstavite v stensko vtičnico, na zaslonu se izpiše “-:-” in utripa simbol .
2. Ko je radio izklopljen, pritisnite in več kot 4 sekunde držite gumb za uro  , da sprejmete signal avtomatske nastavitve časa.

Ročna nastavitve časa (samo v primeru če se čas ne vzpostavi avtomatsko)

1. Pritisnite gumb “TIME” in na zaslonu se pokaže simbol .
2. Pritisnite gumb “SET” in na zaslonu začnejo utripati znaki za nastavitve ure.
3. Za nastavitve ure uporabite gumba “gor” ali “dol”.
4. Nato pritisnite gumb “SET” in na zaslonu začnejo utripati znaki za nastavitve minut.
5. Za nastavitve minut uporabite gumba “gor” ali “dol”.
6. Za dokončanje nastavitve pritisnite gumb “SET”.

*Nastavitev lahko kadarkoli prekinete s pritiskom na gumb "TIME".

Ročna nastavitev datuma (samo v primeru če se datum ne vzpostavi avtomatsko)



1. Pritisnite gumb "DATE" in nato še gumb "SET" in na zaslonu začnejo utripati znaki za nastavitev letnice.
2. Za nastavitev letnice uporabite gumba "gor" ali "dol".
3. Ponovno pritisnite gumb "SET" in na zaslonu začnejo utripati znaki za nastavitev meseca.
4. Za nastavitev meseca uporabite gumba "gor" ali "dol".
5. Ponovno pritisnite gumb "SET" in na zaslonu začnejo utripati znaki za nastavitev dneva.
6. Za nastavitev dneva uporabite gumba "gor" ali "dol".
7. Za dokončanje nastavitev pritisnite gumb "SET".

*Nastavitev lahko kadarkoli prekinete s pritiskom na gumb "DATE".

Sprememba 12/24 urnega načina prikaza časa

1. Pritisnite gumb "TIME" in nato še gumb "SET".
2. Za nastavitev 12 urnega načina prikaza pritisnite spominsko mesto 1 ali pa pritisnite spominsko mesto 2, za nastavitev 24 urnega načina prikaza.
3. Za dokončanje nastavitev pritisnite gumb za vklop.

DST – poletni čas

1. Ko je na zaslonu prikazan čas, pritisnite in 4 sekunde držite gumb "SET" in premaknite 1 uro naprej. Na zaslonu se pokaže simbol .
2. Za nastavitev časa nazaj na zimski čas, pritisnite in več kot 4 sekunde držite gumb "SET", da zaslona izgine simbol .

4.2 DELOVANJE RADIJA

NASTAVITVE RADIJSKIH POSTAJ

Obstajajo trije načini nastavitve radijskih postaj:

A. Ročna nastavitev radijskih postaj

1. Pritisnite gumb za vklop in vklopite radio.
2. Večkrat pritisnite gumb "BAND" in izberite želeni frekvenčni pas AM (MW) ali FM.
3. Za spreminjanje frekvence uporabite gumba "gor" ali "dol".
4. Za izklop radija pritisnite gumb za vklop.

B. Iskanje postaj s skeniranjem frekvenc

1. Pritisnite gumb za vklop in vklopite radio.
2. Večkrat pritisnite gumb "BAND" in izberite želeni frekvenčni pas AM (MW) ali FM.
3. Pritisnite in več kot 0.5 sekunde držite gumb "gor" ali "dol" in ga spustite. Radio se samodejno prestavi na naslednjo sprejemno frekvenco.
4. Za izklop radija pritisnite gumb za vklop.

C. *Prednastavitev na spominska mesta in priklic prednastavljenih postaj*

Prednastavitev na spominska mesta:

1. Pritisnite gumb za vklop in vklopite radio.
2. Večkrat pritisnite gumb "BAND" in izberite želeni frekvenčni pas AM (MW) ali FM.
3. Radio nastavite na frekvenco, ki jo želite shraniti.
4. Na radiu je 7 prednastavljenih spominskih gumbov 1 do 7. Enega izmed njih pritisnite za več kot 2 sekundi, dokler radio ne zapiska in frekvenco shrani na izbrano spominsko mesto.
5. Isti postopek ponovite za ostala spominska mesta. Radio ima za vsak frekvenčni pas 7 spominskih gumbov.
6. Prednastavljeno spominsko mesto lahko prepišete z drugo frekvenco na zgoraj opisani način.

Priklic prednastavljenih postaj :

1. Pritisnite gumb "BAND" in izberite želeni frekvenčni pas.
2. Pritisnite enega od prednastavljenih gumbov (od 1 do 7) radijskih postaj ki jo želite poslušati. Prednastavljena številka postaje in njena frekvenca se izpišeta na zaslonu.


4.3 DELOVANJE ALARMA

Radio ima dva alarma, ki ju lahko nastavite neodvisno en od drugega. Prav tako lahko vsakega nastavite na bujenje s piskanjem ali predvajanjem radijske postaje. Ko je na zaslonu vklopljen simbol alarma (alarm 1, alarm 2 ali oba) to pomeni, da se bo navedeni alarm aktiviral v naslednjih 24 urah.

Nastavitev piskajočega alarma

Piskajoč alarm stopnjuje glasnost piskanja na vsakih 15 sekund. Piska 1 minuto, nato sledi 1 minuta tišine in potem se cikel ponovi. Piskanje alarma traja 1 uro ali do prekinitve s pritiskom na gumb vklopa.

 
Glasnost alarma lahko nastavite z gumbom za nastavitev glasnosti, ki je na spodnji strani radia.

1. Pritisnite gumb "Alarm 1" (ali "Alarm 2") in na zaslonu se pokaže čas alarma 1 (ali alarma 2).
2. Pritisnite gumb "SET" in na zaslonu se pokaže ura alarma.
3. Za nastavitev ure uporabite gumba "gor" ali "dol".
4. Ponovno pritisnite gumb "SET" in z gumboma "gor" in "dol" nastavite še minute alarma.
5. Z gumbi za dan v tednu nastavite dan v tednu, ko naj vas radio zbudi z nastavljenim alarmom.
6. Ponovno pritisnite gumb "SET" in gumb "gor" ali "dol", dokler se na zaslonu ne pokaže simbol .
7. Za dokončanje nastavitve pritisnite gumb "SET".

* Za dokončanje nastavitve lahko kadarkoli pritisnete gumb "Alarm 1" (ali "Alarm 2").

Nastavitev radijskega alarma


Radijski alarm deluje 1 uro ali do prekinitve s pritiskom na gumb vklopa.

1. Pritisnite gumb "Alarm 1" (ali "Alarm 2") in na zaslonu se pokaže čas alarma 1 (ali alarma 2).
2. Pritisnite gumb "SET" in na zaslonu se pokaže ura alarma.
3. Za nastavitev ure uporabite gumba "gor" ali "dol".
4. Ponovno pritisnite gumb "SET" in z gumboma "gor" in "dol" nastavite še minute alarma.
5. Z gumbi za dan v tednu nastavite dan v tednu, ko naj vas radio zbudi z nastavljenim alarmom.
6. Ponovno pritisnite gumb "SET" in gumb "gor" ali "dol", dokler se na zaslonu ne pokaže simbol .
7. Ponovno pritisnite gumb "SET" in gumb "gor" ali "dol" in izberite radijsko postajo in glasnot ob kateri se želite zbuditi. Pritisnite tudi gumb "BAND" in izberite AM (MW) ali FM frekvenčni pas, ter za dokončanje nastavitve pritisnite gumb "SET".
8. Pritisnite gumb za vklop in izklopite radio.
9. Če je frekvenca radijske postaje slaba, se namesto radia oglasi piskajoč alarm.





* Za dokončanje nastavitve lahko kadarkoli pritisnete gumb "Alarm 1" (ali "Alarm 2").

* Kadar imate v vtičnico AUX IN vstavljeno napravo in pasovno območje ni določeno, se oglasi piskajoč alarm.

4.4 FUNKCIJA DREMEŽA

1. Ko se oglasi alarm (radio ali piskanje) in ga želite začasno prekiniti, pritisnite gumba "gor" ali "dol". Alarm se za 5 minut prekine, na zaslonu pa se pokaže simbol . Funkcijo dremeža lahko ponavljate celoten čas aktivnosti alarma.
2. S pritiskom na gumb vklopa izklopite dremež in funkcijo alarma.

4.5 PREKLIC ALARMA

1. Če želite preklicati alarm, gumb "Alarm 1" (ali "Alarm 2") pritisnite in držite dlje kot 2 sekundi.
2. Z zaslona izgine simbol  ali . Alarm ki ste ga izbrali, bo preklican.
3. Za ponovno aktiviranje alarma ki ste ga preklicali, pritisnite in držite gumb "Alarm 1" ali "Alarm 2". na zaslonu se pokaže simbol  ali , izbrani alarm pa bo ponovno aktiviran.

4.6 NASTAVITEV GLASNOSTI ALARMA

S stikalom 18 na spodnji strani radia lahko nastavite glasnost alarma .

Opomba: prilagoditev glasnosti velja le za piskajoč alarm.

4.7 TAJMER POČITKA


 



 

To je odštevajoč alarm, ki se sproži po nastavljenem času. Časovno obdobje ki ga lahko nastavite, je med 10 in 120 minut, po 10 minutnih korakih.

1. Pritisnite gumb počitka, da se na zaslonu izpiše zeleni čas.
2. Na zaslonu se izpiše "NAP" in čas počitka je nastavljen.
3. Ko se oglasi alarm, pritisnite gumb vklopa in ga utišajte.

4. Če želite odštevanje počitka prekiniti pred iztečenim časom, pritisnite in spustite gumb "NAP", da se na zaslonu pokaže napis "OFF" (izklopljen).

4.8 TAJMER USPAVANJA – SAMODEJNI IZKLOP RADIA

Tajmer uspanja lahko nastavite med 15 in 120 minut. Po izteku nastavljenega časa se radio samodejno izklopi.

1. Ko je radio izklopljen pritisnite in toliko časa držite gumb    , da se radio vklopi, na zaslonu pa se izmenjuje nastavev časa tajmerja. Gumb 
 -   spustite takrat, ko je na zaslonu izpisan želeni čas. Tajmer je tako nastavljen.
2. Za preklic tajmerja pritisnite gumb vklopa in simbol  izgine z zaslona.

4.9 NASTAVITEV ČASOVNEGA PASU

V primeru normalnega delovanja, stikalo časovnega pasu (na spodnji strani radia) nastavite na 0.

V nekaterih državah, kjer ni omogočen radijsko voden čas, vendar pa je radijsko voden signal mogoče sprejeti iz okoliških držav v drugem časovnem pasu, lahko čas popravite z uporabo tega stikala.


Na primer – Turčija je eno uro naprej od centralno evropskega časa, pa vendar lahko sprejme radijsko voden signal iz Nemčije (čas centralne Evrope) – s tem stikalom lahko popravite tamkajšnji lokalni čas.

Če pa ste na primer v ZDA, enostavno preklopite na časovni pas v katerem se nahajate. Obstajajo 4 časovni pasovi: PST (pacifiški standardni čas), MST (gorski standardni čas), CST (centralni standardni čas) in EST (vzhodni standardni pas).


4.10 GUMB ZASLONA

Ko je radio vklopljen, lahko prikaz na zaslonu spreminjate s pritiskom na gumb "DISPLAY". Lahko izberate med prikazom časa ali pa frekvenca radijske postaje.

4.11 PRILAGODITEV OSVETLITVE ZASLONA

Pritisnite gumb  in preklopite na temnejšo ali svetlejšo osvetlitev zaslona. Če preklopite na temnejšo osvetlitev, lahko z gumbom 17 (na zadnji strani radia) osvetlitev zaslona spremenite v zelo temno.

5. VTIČNICA ZA SLUŠALKE

Če v vtičnico za slušalke  vstavite slušalke, aktivirate funkcijo poslušanja preko slušalk, zvok radia v vgrajenem zvočniku pa je utišan.

6. VTIČNICA AUX IN

V vtičnico AUX IN (na stranskem delu naprave) lahko priklopite zunanjo napravo za predvajanje, kot je na primer CD predvajalnik. Zunanjo napravo vklopite in nato gumb "BAND" pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu pokaže "AU". Radio predvaja in ojača zvok z vaše priklopljene naprave.

7. PONAŠTAVITEV NAPRAVE

Če vaš radio ne deluje pravilno ali na zaslonu manjka kateri od prikazov, z ustreznim predmetom pritisnite in več kot dve sekundi držite gumb "RESET" (na spodnjem delu naprave). Izbrisan bo celoten spomin naprave in naprava bo ponastavljena na privzete tovarniške nastavitve.

8. TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost:	110–120V/50–60Hz (ZDA); 220–230V/50–60Hz (Evropa)
Izhodna moč:	največ 80 mW
Poraba energije:	največ 7 W
Frekvenčna pokritost:	FM: 87,5 – 108 MHz AM: 520 – 1710 kHz (ZDA); AM 522 – 1629 kHz (Evropa)



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Radio z radijsko vodeno uro Sangean RCR-22**
Kat. št.: **34 35 16**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.