



## **RADIO BUDILKA SANGEAN RCR-3**

**Št. izdelka: 343712**

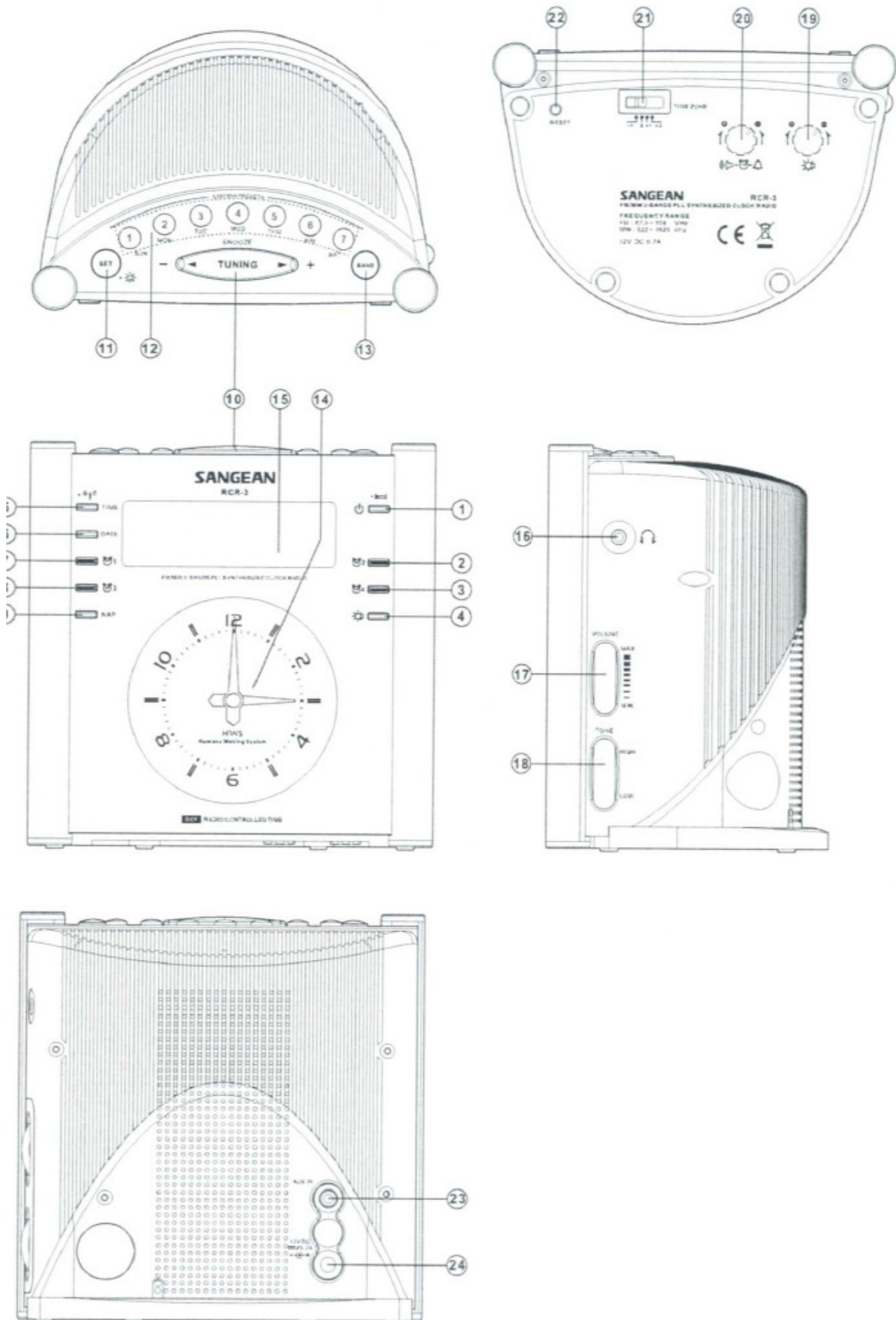
## KAZALO

1	POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI.....	3
2	UPRAVLJALNI ELEMENTI.....	4
3	LCD ZASLON.....	6
4	VKLOP.....	7
5	ČAS.....	7
6	POLETNI ČAS.....	8
7	OBRATOVANJE RADIA.....	8
8	ALARM.....	9
9	FUNKCIJA DREMEŽA.....	10
10	ČASOMER Z ODŠTEVANJEM.....	10
11	SAMODEJNI IZKLOP.....	10
12	NASTAVITEV ČASOVNEGA PASU.....	11
13	NASTAVITEV OSVETLITVE ZASLONA.....	11
14	IZHOD ZA SLUŠALKE.....	11
15	AUX VHOD.....	11
16	POVRNITEV NAPRAVE NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE.....	11
17	TEHNIČNI PODATKI.....	11

## 1 POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

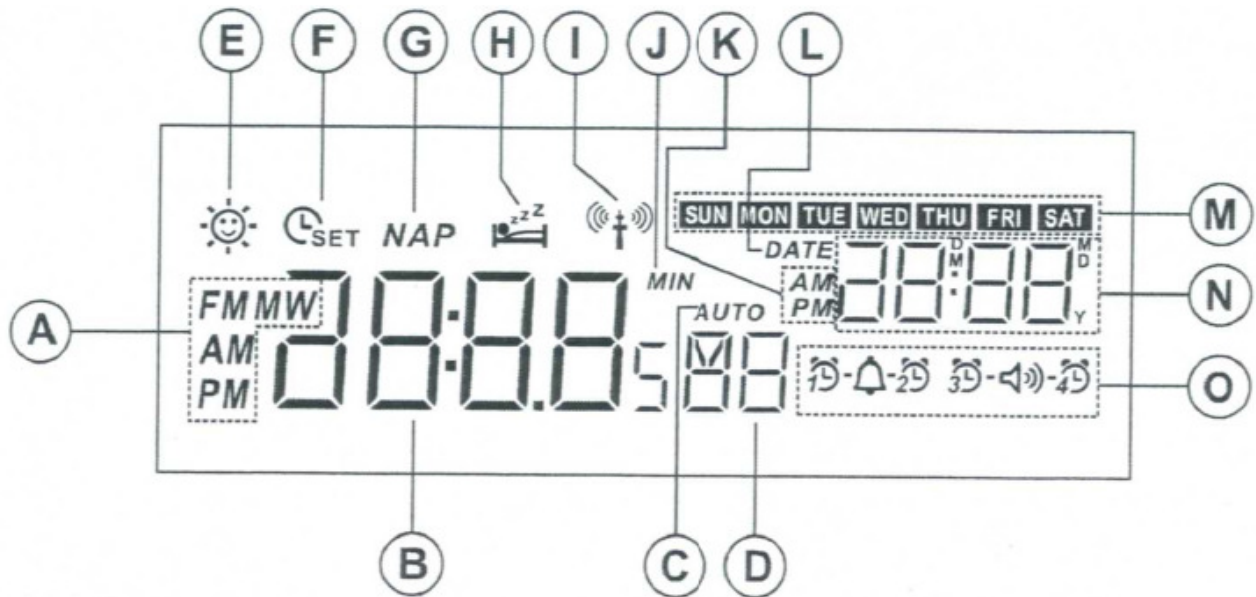
1. Pred začetkom obratovanja preberite in razumite vse varnostne napotke in napotke za upravljanje.
2. Navodilo shranite za kasnejšo uporabo.
3. Upoštevajte varnostne napotke. Opozorilne napotke in napotke za upravljanje na napravi nujno upoštevajte.
4. Upoštevajte vsa navodila.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode. Naprave ne uporabljajte v bližini kopalne kadi, umivalnika, vlažnih kletnih prostorov, bazena, itd.
6. Pred čiščenjem naprave vedno potegnite vtič iz vtičnice. Za čiščenje zunanosti naprave uporabite zgolj vlažno krpo.
7. Naprave ne postavite na nestabilne podlage. Naprava lahko pade na tla in se s tem poškoduje.
8. Napravo postavite tako, da kroženje zraka ne bo ovirano. Naprave ne postavite npr. na posteljo, zofo, predposteljniki ali drugo mehko podlago, ki lahko blokira odprtine za kroženje zraka. Naprave ne postavite na mesta na katerih je lahko oviran dovod zraka do odprtin za kroženje zraka na napravi.
9. Napravo priključite samo na električno omrežje, ki ustreza specifikacijam na nalepki na napravi. Če ne veste specifikacij vašega električnega omrežja, potem se obrnite na ponudnika vašega električnega toka.
10. Napajalnik namestite tako, da na le-tega nihče ne more stopiti ali pa da na le-tega ne bodo postavljeni predmeti. Še posebej pazite na vtič, pri vtičnicah ali na izhodno točko kabla na napravi. Vtič odstranite iz vtičnice tako, da primete za ohišje vtiča in ne potegnete za kabel. Napravo uporabljajte samo na omrežnem toku, ki je naveden na le-tej. Če ne veste specifikacij vašega električnega omrežja, potem se obrnite na ponudnika vašega električnega toka.
11. Stenske vtičnice in podaljška ne preobremenite. Drugače lahko obstaja povečana nevarnost požara in električnega udarca. V odprtine na napravi nikoli ne vtikajte predmetov. S predmeti se lahko dotaknete visokonapetostnih točk v napravi ali povzročite kratke stike. To lahko vodi k povečani nevarnosti požara in električnega udarca.
12. Pri daljši ne uporabi naprave, potegnite vtič iz vtičnice. S tem bodo preprečene eventualne škode zaradi nihanja napetosti ali nevihte.
13. Pri daljši ne uporabi naprave odstranite baterije iz le-te. Baterije lahko iztečejo in povzročijo škode na pohištvu in napravi.
14. Naprave ne poskusite popraviti sami. Pri odpiranju ohišja se izpostavite nevarni visoki napetosti in s tem garancija ni več veljavna. Za vzdrževanje se obrnite samo na izobraženo osebje.
15. V napravo nikoli ne poskušajte vtakniti predmetov. Dotaknete se lahko visokonapetostnih mest, ki lahko vodijo k ognju ali električnemu udarcu. Nikoli ne pustite, da pridejo na napravo kakršne koli tekočine.
16. Napravo naj strokovno osebje popravi:
  - Ko je omrežni kabel ali vtič poškodovan.
  - Ko so v napravo prišli predmeti ali tekočine.
  - Ko je bila naprava izpostavljena dežju ali vodi.
  - Ko naprava ne deluje več normalno ali pa ko nakazuje močen padec zmogljivosti.
  - Ko je naprava padla na tla ali pa je ohišje poškodovano.

## 2 UPRAVLJALNI ELEMENTI



- 1 Stikalo za vklop / izklop in tipka za funkcijo spanja (izklop)
- 2 Tipka alarma 2
- 3 Tipka alarma 4
- 4 Stikalo za luč
- 5 Tipka za nastavitev časa
- 6 Tipka za nastavitev datuma
- 7 Tipka alarma 1
- 8 Tipka alarma 3
- 9 Tipka za odštevanje
- 10 Sprememba frekvenca / funkcija dremeža
- 11 Tipka nastavitev in tipka za poletni čas
- 12 Pomnilnik radijskih postaj
- 13 Stikalo frekvenca (UKV / MV / AUX)
- 14 Ura
- 15 LCD zaslon
- 16 Izhod za slušalke
- 17 Uravnavanje glasnosti
- 18 Izravnava tona
- 19 Zatemnilnik luči
- 20 Regulator glasnosti alarma
- 21 Stikalo časovnega pasu
- 22 RESET
- 23 AUX vhod
- 24 Priključek za napajanje

### 3 LCD ZASLON


 


- A Frekvenca in prikaz časa (AM / PM)
- B Funkcija izklopa in dremeža
- C Radijsko voden časovni signal
- D Avtomatsko iskanje postaje
- E Prikaz datuma
- F Prikaz dneva
- G Nastavitev časa
- H Prikaz minut

- I Številka pomnilniškega mesta in prikaz sekund
- J Prikaz časa alarma (AM / PM)
- K Prikaz poletnega časa
- L Prikaz za mesec / datum / leto / alarm
- M Prikaz odštevanja
- N Čas / frekvenca
- O Prikaz alarma


## 4 VKLOP

### Avtomatska shranitev postaj in nastavitve časa

1. Če boste napravo pri prvem začetku obratovanja priključili na vtičnico, potem naprava izvede avtomatsko iskanje UKV in MV postaj. Vsakokrat 7 najmočnejših UKV in MV postaj bo shranjenih.
2. Po tem se na zaslonu pojavi »-:-« in simbol »« prične utripati. Čas bo avtomatsko nastavljen, ko bo sprejet časovni signal z oddajnika.
3. Pri izklopljenem radiu držite za več kot 4 sekunde pritisnjeno tipko , da sprejmete časovni signal.

## 5 ČAS

### Ročna nastavitve časa (potrebno samo, če avtomatska nastavitve ni uspešna)

1. Pritisnite na tipko TIME in na zaslonu se pojavi .
2. Pritisnite na tipko SET in na zaslonu pričnejo utripati številke časa.
3. Za nastavitve ur uporabite tipki TUNING.
4. Nato ponovno pritisnite na tipko SET in številke minut pričnejo utripati.
5. Za nastavitve minut uporabite tipki TUNING.
6. Za zaključitev nastavitve časa pritisnite na tipko SET.

\* Ta postopek lahko kadarkoli predčasno ustavite in nastavitve shranite tako, da pritisnite na tipko TIME.

### Ročna nastavitve datuma (potrebno samo, če avtomatska nastavitve ni uspešna)



1. Najprej pritisnite na tipko DATE in nato na tipko SET. Leto prične utripati.
2. Za nastavitve leta uporabite tipki TUNING.
3. Pritisnite na tipko SET in številka meseca prične utripati.
4. Za nastavitve številke meseca uporabite tipki TUNING.
5. Ponovno pritisnite na tipko SET in datum prične utripati.
6. Za nastavitve datuma uporabite tipki TUNING.
7. Za zaključitev nastavitve pritisnite na tipko SET.

\* Ta postopek lahko kadarkoli predčasno ustavite in nastavitve shranite tako, da pritisnite na tipko DATE.

### Nastavitve formata ur (12 / 24 ur)

1. Najprej pritisnite na tipko TIME in nato na tipko SET.
2. Za nastavitve 12 urnega formata pritisnite na tipko STATION PRESET 1 oziroma za nastavitve 24 urnega formata pritisnite na tipko STATION PRESET 2.
3. Za zaključitev nastavitve pritisnite na tipko TIME.

## 6 POLETNI ČAS

1. Ko bo na zaslonu prikazan čas, držite tipko SET pritisnjeno za več kot za 4 sekunde, da čas prestavite za eno uro naprej. Na zaslonu se nato pojavi simbol .
2. Za izklop poletnega časa ponovno držite tipko SET pritisnjeno za več kot 4 sekunde in simbol  izgine.

## 7 OBRATOVANJE RADIA

### Iskanje radijskih postaj

Na voljo imate 3 različne načine iskanja radijskih postaj:

- **Ročno iskanje radijskih postaj**
  1. Za vklop radia pritisnite na stikalo za vklop / izklop.
  2. Za izbiro frekvence (FM / UKV ali AM / MV) pritisnite na tipko BAND.
  3. Za nastavitev frekvence uporabite tipki TUNING.
  4. Za izklop radia ponovno pritisnite na tipko za vklop / izklop.
- **Avtomatsko iskanje**
  1. Za vklop radia pritisnite na stikalo za vklop / izklop.
  2. Za izbiro frekvence (FM / UKV ali AM / MV) pritisnite na tipko BAND.
  3. Tipko TUNING držite pritisnjeno za več kot pol sekunde in naprava avtomatsko išče naslednjo radijsko postajo.
  4. Za izklop radia ponovno pritisnite na tipko za vklop / izklop.
- **Shranitev postaj in priklic shranjenih postaj**

Shranitev radijskih postaj:

1. Za vklop radia pritisnite na tipko za vklop / izklop.
2. Za izbiro frekvence (FM / UKV ali AM / MV) pritisnite na tipko BAND.
3. Poiščite želeno radijsko postajo.
4. Za shranitev radijskih postaj je na voljo 7 tipk (1-7). Želena tipko za shranitev držite pritisnjeno za več kot 2 sekundi, dokler ne slišite tona. Konkretna radijska postaja bo nato shranjena pod zadevno tipko.
5. Ta postopek ponovite za preostale tipke. Za vsako frekvenco (UKV / MV) je na voljo 7 pomnilniških mest.
6. Že shranjene radijske postaje lahko prepisete z zgoraj opisanim načinom.

Priklic shranjenih radijskih postaj:

1. Za izbiro frekvence (FM / UKV ali AM / MV) pritisnite na tipko BAND.
2. Za priklic shranjene radijske postaje preprosto pritisnite na želeno tipko PRESET (1-7). Na to se na zaslonu pojavi številka pomnilniškega mesta in frekvenca radijske postaje.







## 8 ALARM

Na voljo so 4 alarmi, ki jih lahko nastavite neodvisno drug od drugega. Alarm 1 in 2 sta lahko uporabljena skupaj z brenčalom in alarm 3 in 4 lahko uporabite skupaj s funkcijo radia. Konkreten prikaz alarma poda, da bo v roku naslednjih 24 urah aktiviran alarm.

### Bujenje z naraščajočim zvokom (alarm 1 in 2)

Glasnost alarma po povečana vsakih 15 sekund. Alarm ostane aktiviran za 1 minuto in se po 1 minutnem premoru spet aktivira. Alarm se ustavi po 1 uri ali s pritiskom na stikalo za vklop / izklop.

 

 
 
Glasnost alarma lahko nastavite s pomočjo regulatorja glasnosti alarma na spodnji strani naprave.

1. Pritisnite na tipko ALARM 1 (ali ALARM 2) in na zaslonu se pojavi ustrezen čas alarma.
2. Pritisnite na tipko SET in na zaslonu pričnejo utripati številke ure časa alarma.
3. Za nastavitve ur uporabite tipki TUNING.
4. Ponovno pritisnite na tipko SET in s pomočjo tipk TUNING nastavite minute.
5. Zelene dneve izberite tako, da potrdite ustrezne dneve (ponovna izbira izklopi dan).
6. Za shranitev nastavitve pritisnite na tipko SET.
7. Pri začetem alarmu utripa na zaslonu  oziroma . Za izklop naraščajočega zvonjenja pritisnite na stikalo za vklop / izklop. Simbol  oziroma  preneha utripati.

\* Kadarkoli lahko pritisnite na tipko ALARM 1 (ali ALARM 2), da nastavitve predčasno shranite.

### Nastavitev bujenja z radiem (alarm 3 in 4)


Bujenje z radiem se ustavi po eni uri ali po pritisku na stikalo za vklop / izklop. Glasnost bujenja z radiem lahko nastavite z regulatorjem glasnosti alarma na spodnji strani naprave.

1. Pritisnite na tipko ALARM 3 (ali ALARM 1) in na zaslonu se pojavi ustrezen čas alarma.
2. Pritisnite na tipko SET in na zaslonu pričnejo utripati številke ure časa alarma.
3. Za nastavitve ur uporabite tipki TUNING.
4. Ponovno pritisnite na tipko SET in s pomočjo tipk TUNING nastavite minute.
5. Zelene dneve izberite tako, da potrdite ustrezne dneve (ponovna izbira izklopi dan).
6. Ponovno pritisnite na tipko SET in pritisnite na tipko BAND, da izberete frekvenco (FM / UKV ali AM / MV). Nato za izbiro zelene radijske postaje za bujenje in za nastavitve glasnosti uporabite tipki TUNING.
7. Za shranitev nastavitve pritisnite na tipko SET.
8. Za izklop radia uporabite stikalo za vklop / izklop.
9. Pri začetem alarmu utripa na zaslonu  oziroma . Za izklop alarma pritisnite na stikalo za vklop / izklop. Simbol  oziroma  preneha utripati.
10. Pri prešibkem radijskem signalu bo uporabljen naraščajoč zvok.


 






\* Kadarkoli lahko pritisnite na tipko ALARM 3 (ali ALARM 4), da nastavitve predčasno shranite.

\* Če je frekvenca nastavljena na AUX ali če baterija ni več zadosti polna, potem bo za alarm uporabljen naraščajoč zvok.

## 9 FUNKCIJA DREMEŽA

1. Če želite alarm prekiniti (ni važno ali alarm z naraščajočim zvokom ali z radiem), potem lahko pritisnete na poljubno tipko na zgornji strani radia (tipki TUNING / SET / PRESET 1-7 / BAND). Alarm se izklopi za približno 5 minut. Na zaslonu bo istočasno prikazano . Funkcijo dremeža lahko ponovite tolikokrat, dokler je funkcija alarma aktivirana.
2. Za ustavitev funkcije dremeža in alarma pritisnite na stikalo za vklop / izklop.

### Izklop alarma




1. Za izklop ustreznega alarma držite tipko ALARM 1 (ali ALARM 2, 3, 4) pritisnjeno za več kot 2 sekundi.
2. Ustrezen simbol ( /  /  / ) izgine z zaslona. Ustrezen alarm je s tem izklopljen.
3. Če želite alarm spet vklopiti, potem držite pritisnjeno ustrezno tipko ALARM 1 (ali ALARM 2, 3, 4) in na zaslonu se spet pojavi pripadajoč simbol ( /  /  / )

## 10 ČASOMER Z ODŠTEVANJEM

1. Pri tem gre za alarm odštevanja, ki se sproži po določenem časovnem obdobju. Časomer odštevanja lahko nastavite na 10 do 120 minut (v 10 minutnih korakih).
2. Za nastavitev zelenega trajanja uporabite tipko NAP.
3. Na zaslonu se pojavi beseda NAP in s tem prikazuje, da je časomer nastavljen.
4. Ko se alarm časomera za izklop sproži, ga lahko s pomočjo stikala za vklop / izklop spet izklopite.
5. Če želite alarm odštevanja predčasno izklopiti, potem držite tipko NAP pritisnjeno tako dolgo, dokler se na zaslonu ne pojavi beseda OFF.

## 11 SAMODEJNI IZKLOP

Funkcijo samodejnega izklopa lahko nastavite na 15-120 minut. Radio se bo pri dosegu nastavljenega časa avtomatsko izklopil.

1. Če je radio izklopljen, potem držite pritisnjeno tipko . Radio bo vklopljen in na zaslonu se prikaže preostal čas. Nato spustite tipko . Avtomatski izklop je s tem aktiviran.
2. Za izklop funkcije avtomatskega izklopa pritisnite na stikalo za vklop / izklop. Simbol  izgine z zaslona.


## 12 NASTAVITEV ČASOVNEGA PASU

V normalnem primeru nastavite stikalo TIME ZONE (na spodnji strani radia) na 0.

V nekaterih državah, v katerih ne bodo oddajani signali za nastavitvev časovnega pasu, je lahko za nastavitvev časa uporabljen signal za nastavitvev časovnega pasu sosednjih držav. S stikalom TIME ZONE lahko nato popravite časovni pas.

Časovni pas Turčije leži npr. eno uro pred srednjeevropskim časom. Vendar pa so lahko sprejeti radijski časovni signali iz Nemčije, ki jih lahko popravite s stikalom TIME ZONE.

## 13 NASTAVITEV OSVETLITVE ZASLONA

Za svetlejšo ali temnejšo osvetlitev zaslona uporabite regulator . Če ste nastavili temnejšo osvetlitev zaslona, potem lahko uporabite tipko LIGHT LEVEL CONTROL, da osvetlitev zaslona nastavite na najnižjo vrednost.

## 14 IZHOD ZA SLUŠALKE

Na izhod za slušalke  lahko priključite slušalke. Istočasno bodo vgrajeni zvočniki izklopljeni.

## 15 AUX VHOD

Na AUX IN vhod (na strani naprave) priključite zunanjo avdio napravo, kot je npr. CD predvajalnik. Nato vklopite vašo zunanjo avdio napravo in držite pritisnjeno tipko BAND tako dolgo, dokler ne bo prikazano »AU«. Naprava preko zvočnikov predvaja ojačan zvok zunanje avdio naprave.

## 16 POVRNITEV NAPRAVE NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

Če radio budilka ne deluje več pravilno ali če na zaslonu manjkajo številko, potem držite za več kot 2 sekundi pritisnjeno tipko RESET (na spodnji strani radio budilke). Naprava bo s tem povrnjena v originalno stanje in pomnilnik bo izbrisan.

## 17 TEHNIČNI PODATKI

Napajanje:	230V / 50Hz
Izhodna moč:	1,2W (maksimalno)
Poraba toka:	8W (maksimalno)
Frekvenčno območje:	UKW 87,5 – 108,0MHz MW 522 – 1629kHz



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Radio budilka Sangean RCR-3**  
Kat. št.: **343712**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum prodaje in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**