



## NAVODILA ZA UPORABO

# Digitalni termometer/vlagomer TFA Style 30.5021

Kataloška št.: 39 32 83



## Kazalo

Funkcije .....	2
Uvod .....	2
Sestavni deli .....	2
Priprava na uporabo .....	3
Nastavitev časa .....	3
Prikaz temperature .....	3
Najvišje in najnižje vrednosti .....	3
Stopnja udobja .....	4
Prikazovalnik .....	4
Postavitev in pritrditev .....	4
Menjava baterije .....	4
Vzdrževanje .....	4
Predvidena uporaba, izključitev odgovornosti, varnostni napotki .....	4
Tehnični podatki .....	5
Garancijski list .....	6

## Funkcije

- Sodobna oblika
- Za nadzor nad notranjo temperaturo in vlažnostjo zraka za zdrav zrak v prostoru
- S cono udobja, maksimalnimi in minimalnimi vrednostmi ter prikazom časa

## Uvod


Elektronski termometer/vlagomer Style idealen merilni inštrument za nadzor nad zrakom v prostoru.


Prevlažen zrak v prostoru je zdravju škodljiv, saj ustvarja ugodne pogoje za nastajanje plesnivih madežev in nevarne plesni.

Vendar pa lahko tudi presuh zrak v prostoru v mnogih ozirih negativno vpliva na naše dobro počutje in zdravje. Presuh zrak obremenjuje kožo, sluznice in dihalne organe, škodo pa utripijo tudi hišni ljubljenčki, rastline, lesena tla in starinsko pohištvo.

Z nadzorom nad notranjo temperaturo in vlažnostjo zraka lahko poskrbite za prijeten in zdrav zrak v prostoru, poleg tega pa lahko celo zmanjšate stroške ogrevanja.

## Sestavni deli

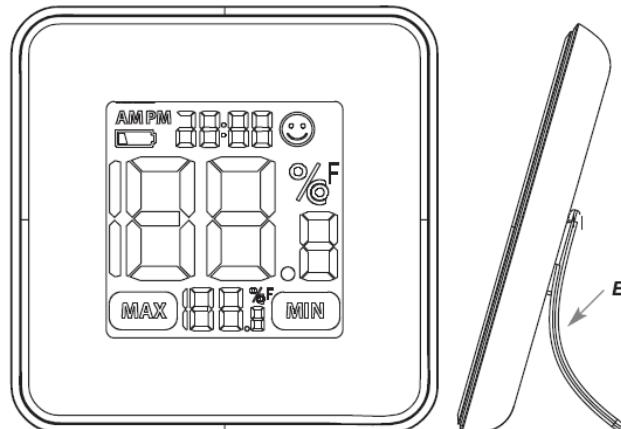

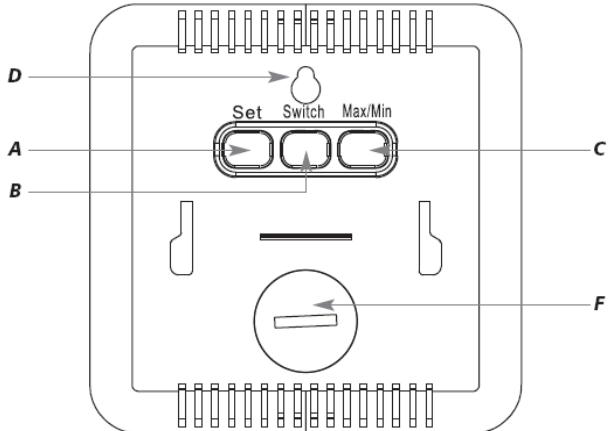

### Tipke

A: Tipka SET  
 B: Tipka SWITCH  
 C: Tipka MAX/MIN

### Ohišje

D: Odprtina za obešanje na steno  
 E: Stojalo (snemljivo)  
 F: Baterijski predal

### **Priprava na uporabo**

- Odstranite stojalo, tako da ga previdno potegnete navzdol.
- Odprite baterijski predal, tako da pokrov s pomočjo kovanca zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Odstranite prekinitveni trak za baterijo.
- Ponovno zaprite baterijski predal.
- Za kratek čas se prikažejo vsi segmenti.
- Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.
- V zgornjem delu prikazovalnika sta prikazana čas in cona udobja, na sredini je prikazana trenutna temperatura, spodaj pa vlažnost zraka.

### **Nastavitev časa**

- Potem ko vstavite baterijo ali tako da pritisnete in 3 sekunde držite tipko SET, dostopate do načina nastavitev časa.
- Prikaz ur začne utripati.
- Za nastavitev ur pritiskajte tipko SWITCH.
- Pritisnite tipko SET in na isti način nastavite minute.
- Za hitrejše spremenjanje vrednosti tipko pritisnite in držite.
- Za potrditev nastavitev pritisnite tipko SET.

### **Prikaz temperature**

- S tipko SET lahko v načinu običajnega prikaza izbirate med prikazom temperature v stopinjah Celzija ( $^{\circ}\text{C}$ ) ali stopinjah Fahrenheita ( $^{\circ}\text{F}$ ).
- Pri prikazu v stopinjah Fahrenheita prikaz časa preklopi na 12-urni sistem prikaza časa (po 12 h se na prikazovalniku pojavi napis PM).

### **Najvišje in najnižje vrednosti**

- Pritisnite tipko MAX/MIN.
- Na prikazovalniku se pojavi napis MAX. Prikazani sta maksimalna temperatura in vlažnost zraka.
- Ponovno pritisnite tipko.

- Na prikazovalniku se pojavi napis MIN. Prikazani sta minimalna temperatura in vlažnost zraka.
- Še enkrat pritisnete tipko MAX/MIN, da se vrnete nazaj v način običajnega prikaza.
- Za brisanje vrednosti v posameznem načinu pritisnite tipko SET.
- Na prikazovalniku se pojavi --- °C in --- %.

### **Stopnja udobja**

- Na prikazovalniku se pojavi veseli obraz za prikaz stopnje udobja zraka v prostoru (vlažnost zraka: 40 % ... 60 %).

### **Prikazovalnik**

- S tipko SWITCH lahko v načinu običajnega prikaza izbirate med velikim prikazom temperature in vlažnosti zraka.

### **Postavitev in pritrditev**

- Napravo lahko postavite s pomočjo stojala ali pa jo s pomočjo odprtine za obešanje na steno obesite na žebelj na steni.

### **Menjava baterije**

- Ko se pojavi simbol baterije, prosimo, da zamenjate baterijo (tipa CR2032).
- Prepričajte se, da ste baterijo vstavili z upoštevanjem pravilne polarnosti (+ pol mora kazati navzgor). Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Pri rokovovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!

#### **Pozor:**

Prosimo, da odsluženih naprav in praznih baterij ne mečete med gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

### **Vzdrževanje**

- Napravo shranite na suhem mestu.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali topil!
- Če naprava ne deluje pravilno, potem prosimo, da zamenjajte baterijo.

### **Predvidena uporaba, izključitev odgovornosti, varnostni napotki**

- Naprava ni igrača. Hranite jo izven dosega otrok.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti, temveč je namenjena samo za zasebno rabo.
- Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov tega izdelka brez vnaprejšnjega opozorila.
- Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann.
- Neustrezna uporaba ali nepooblaščeno odpiranje naprave lahko pripeljeta do izgube pravice do uveljavljanja garancije.

### Tehnični podatki

Merilno območje temperature: ..... -20 °C ... 50 °C (-4 °F ... 122 °F)  
Natančnost: ..... 0 °C ... +40 °C  $\pm 1$  °C, sicer 1,5 °C  
Ločljivost: ..... 0,1 °C  
Merilno območje vlažnosti zraka: ..... 20 % ... 99 %  
Natančnost: ..... 35 % ... 75 %  $\pm 4$  %  
Prikaz „Lo“: ..... temperatura je nižja od -20 °C  
Gumbna baterija: ..... CR2032



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalni termometer/vlagomer TFA  
Style 30.5021**  
Kat. št.: **39 32 83**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**