



NAVODILA ZA UPORABO

Radijska budilka Muse M-150 CR


Kataloška št.: 39 34 57

Prosimo, da pred uporabo naprave pozorno preberete ta navodila za uporabo.

KAZALO

Opis naprave	2
Napajanje	3
Sistem pomnilnika	3
Nastavitev časa	3
Poslušanje radia	4
Ročno iskanje	4
Samodejno iskanje radijskih postaj	4
Shranjevanje radijskih postaj	4
Predvajanje shranjenih radijskih postaj	4
Nastavitev signala bujenja in načina bujenja	5
Izklop funkcije bujenja	5
Kratkotrajna prekinitve signala bujenja	5
Izklop signala bujenja	5
Deaktivacija signala bujenja	5
Samodejni izklop v nastavljenem času	5
Funkcija počitka	6
Nastavitev svetilnosti prikazovalnika	6
Tehnični podatki	6
Varnostni napotki	6
Odstranjevanje	7
Garancijski list	8

OPIS NAPRAVE

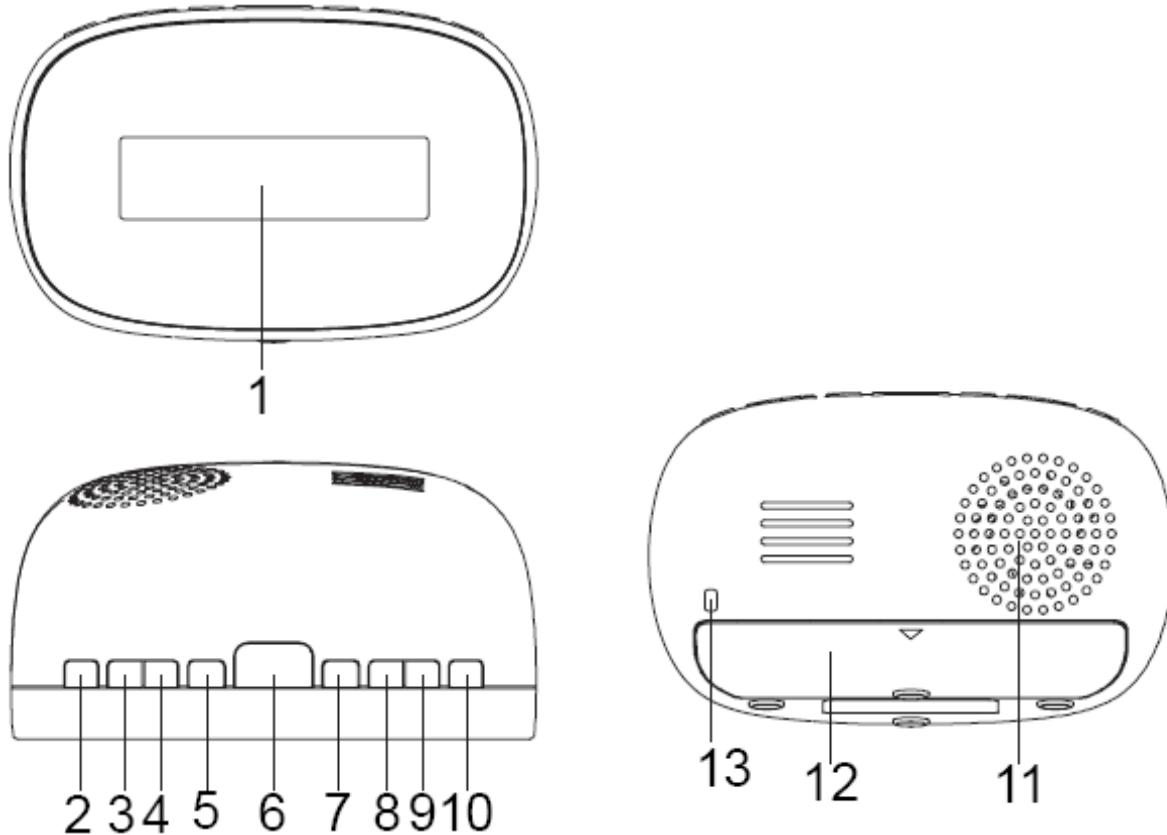

1. LED-prikazovalnik
2. Tipka  / 
3. Tipka  / 
4. Tipka  / 
5. Tipka  / 
6. Tipka  / **SNOOZE**
7. Tipka  / 
8. Tipka **HR.** / 
9. Tipka **MIN.** / 
10. Tipka 
11. Zvočnik
12. Baterijski predal
13. Napajalni kabel in žična UKV-antena

NAPAJANJE

Omrežno napajanje: 230 V~, 50 Hz (EU-standard)

Dve bateriji (3 V/DC) tipa AAA (nista priloženi) sta namenjeni izključno shranjevanju nastavljenega časa in časa bujenja v primeru izpada elektriKE. Priporočamo uporabo alkalnih baterij. Da lahko naprava optimalno deluje, je priporočljivo, da baterije zamenjate vsakih 6 mesecev.

1. Napajalni kabel priključite na električno vtičnico.
2. V baterijski predal pod napravo vstavite dve bateriji (3 V/DC) tipa AAA. Uporabite samo baterije, ki so v skladu s podatki proizvajalca. Prosimo, da pri vstavljanju baterij upoštevate polarnost (glejte baterijski predal). V primeru neupoštevanja polarnosti lahko poškodujete napravo. Nepolnilnih baterij ne poskušajte ponovno polniti. Lahko se pregrejejo in eksplodirajo.

Sistem pomnilnika

Za daljšo življenjsko dobo baterije se prikazovalnik samodejno izključi. Kljub temu bo morda potrebno, da čas po izpadu elektriKE ponovno natančno nastavite. Če se v baterijskem predalu ne nahaja baterija, se po izpadu elektriKE na prikazovalniku pojavi napis "0:00", ki utripa in vas s tem opozarja na to, da morate na novo nastaviti čas.

NASTAVITEV ČASA

1. Pritisnite tipko . Polje za čas utripa. Nastavite ure s tipko **HR..**. Nastavite minute s tipko **MIN..**
2. Za potrditev nastavitve ponovno pritisnite tipko .

NAPOTEK:

Če pri utriplajočem prikazu časa v roku 9 sekund ne pritisnete nobene tipke, se pojavi prejšnji prikaz časa.

POSLUŠANJE RADIA

Ročno iskanje

1. Za vklop radia pritisnite tipko .
2. Za boljši UKV-sprejem odvijte žilno anteno.
3. Za nastavitev glasnosti uporabite vrtljivi kolešček  ali .
4. S tipko  ali  izberite želeno radijsko postajo.
5. Za izklop radia ponovno pritisnite tipko .

Samodejno iskanje radijskih postaj

Za aktivacijo iskanja v eno smer pritisnite in pribl. 2 sekundi držite tipko  /  . Funkcija samodejnega iskanja zazna radijske postaje z močnim signalom. Radijske postaje s šibkim signalom lahko ročno nastavite.

NAPOTEK: Med iskanjem radijskih postaj se zvok samodejno izklopi.

Shranjevanje radijskih postaj

Naprava lahko shrani največ 20 UKV radijskih postaj.

Ročno shranjevanje:

1. Radijske postaje lahko iščete ročno ali samodejno. Izberite želeno radijsko postajo.
2. Pritisnite in držite tipko  . Na prikazovalniku utripa napis „P 01“.
3. Izberite spominsko mesto za radijsko postajo s tipko  ali .
4. Za shranjevanje nastavite pritisnite tipko .
5. Za shranjevanje nadalnjih radijskih postaj ponavljajte korake od 1 do 4.

Samodejno shranjevanje:

Za samodejno iskanje in shranjevanje radijskih postaj pritisnite in držite tipko  . Če želite spremeniti shranjeno radijsko postajo, upoštevajte spodnji opis: Nove radijske postaje nadomestijo stare radijske postaje.

Poslušanje shranjenih radijskih postaj

Za neposredno izbiro shranjene radijske postaje uporabite tipko .

S tipko  ali  nastavite glasnost.

NASTAVITEV SIGNALA BUJENJA IN FUNKCIJE BUJENJA

1. V načinu pripravljenosti pritisnite tipko za nastavitev časa alarmha 
2. Nastavite ure s tipko **HR..**. Nato nastavite minute s tipko **MIN..**
3. Za bujenje z brenčalom večkrat pritisnite tipko . Za izbiro želenega načina bujenja uporabite tipko  ali :   bujenje z brenčalom,  bujenje z radiem.
4. Nastavitev bujenja potrdite s pritiskom tipke . Na prikazovalniku se pojavi ustrezni simbol za bujenje .

Napotek: Za čas bujenja 2 postopajte na enak način s tipko .

Opomba: Pri načinu bujenja z radiem lahko nastavite glasnost bujenja s tipko  ali . Glasnost bujenja je enaka nivoju glasnosti, ki ste ga nazadnje nastavili. Če želite pred spanjem izbrati relativno tih signal bujenja, vam priporočamo, da kot način bujenja uporabite brenčalo.

IZKLOP FUNKCIJE BUJENJA

Kratkotrajna prekinitev signala bujenja

Pritisnite tipko **SNOOZE**. S tem za kratek čas prekinete signal bujenja, ki začne ponovno zvoniti po 9 minutah.

Izklop signala bujenja

Pritisnite tipko  ali tipko . Signal bujenja nato naslednji dan ponovno zvoni ob istem času.

Deaktivacija signala bujenja

Za deaktivacijo signala bujenja v načinu pripravljenosti večkrat pritisnite tipko , dokler simbol za bujenje me izgine iz prikazovalnika.

Napotek: Za čas bujenja 2 postopajte na enak način s tipko .

SAMODEJNI IZKLOP V NASTAVLJENEM ČASU

Ta funkcija omogoča nastavitev časa pred samodejnim izklopom naprave.

Napotek: To funkcijo lahko nastavite samo takrat, ko naprava deluje.

Izberete lahko čas pred samodejnim izklopom naprave. Z večkratnim pritiskanjem tipke  lahko izbirate med naslednjimi časovnimi intervali: 120, 90, 60, 30, 15, 10, 5 minut ali OFF (= izklop). Pojavi se simbol .

FUNKCIJA POČITKA

S to funkcijo lahko budilko nastavite tako, da vas čez kratek čas zbudi. Kot način bujenja lahko nastavite samo brenčalo.

Napotek: Čas počitka lahko nastavite, ko je naprava izključena.

1. Z večkratnim pritiskanjem tipke  lahko izbirate med naslednjimi časovnimi intervali: 120, 90, 60, 30, 15, 10, 5 minut ali OFF (= izklop). Pojavi se simbol .

NASTAVITEV SVETILNOSTI PRIKAZOVALNIKA

V načinu pripravljenosti večkrat pritisnite tipko  za nastavitev jakosti osvetlitve ozadja prikazovalnika: NIZKA, SREDNJA in VISOKA.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje: 230 V/AC~, 50 Hz
..... 3 V/DC, 2 bateriji tipa AAA (nista priloženi)
Električna poraba: 4 W
Radio: UKV 87,5-108 MHz
Mere naprave: (D x Š x V) 120 x 67 x 77 mm

VARNOSTNI NAPOTKI



POZOR: Za preprečitev nevarnosti električnega udara te naprave ne smete razstavljati.

Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih kot uporabnik lahko sami popravljali. Vzdrževanje naprave zaupajte strokovnjaku.



Simbol strele v trikotniku uporabnika opozarja na prisotnost nevarne napetosti v notranjosti naprave.



Simbol klicaja v trikotniku uporabnika opozarja na pomembne napotke, ki se nahajajo v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi.

POMEMBNO:

- Baterij ne mečite v ogenj!
- Poskrbite za minimalno razdaljo 5 cm do vaše naprave, saj boste tako zagotovili zadostno prezračevanje.
- Bodite pozorni na to, da prezračevalnih odprtin ne boste pokrivali. Na napravo ali v bližini naprave ne postavljajte sveče.
- Na napravo ne postavljajte odprtih virov ognja kot so goreče sveče.
- Bodite pozorni na to, da naprave nikoli ne boste izpostavljali dežju ali vlagi.
- Na napravo ali v bližini naprave ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočino (npr. vase).
- Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini kot so npr. sončni žarki, ogenj ali podobni viri topote.
- Tipska tablica se nahaja na zadnji strani naprave.
- Napravo lahko z električnim kablom ločite od električnega omrežja. Za popolno ločitev naprave od električnega omrežja, električni vtič v celoti izvlecite iz električne vtičnice. Električni vtič ne sme biti oviran in mora biti med uporabo enostavno dostopen.

- Zaradi vpliva začasnih električnih ali elektrostatičnih dejavnikov lahko pride do napačnega delovanja izdelka. Morda boste morali napravo za nekaj sekund ločiti od napajanja.

ODSTRANJEVANJE



Ko želite to napravo odstraniti, potem jo oddajte na zbirališču za odpadno električno opremo. Pozanimajte se o lokaciji vašega najbližjega zbirališča za tovrstne odpadke. Za natančne informacije se obrnite na svoj lokalni urad ali na svojega trgovca.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Radijska budilka Muse M-150 CR**
Kat. št.: **39 34 57**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.