

**Navodila za močno petrolejsko svetilko, model 3068-500,  
kat. št. 46 21 09**

Pri uporabi si pomagajte s slikami v originalnih navodilih.

**OPOZORILO!**

**Pred začetkom delovanja svetilke, obvezno odstranite papirato zaščitno embalažo steklenega cilindra in bela plastična obroča, katera se nahajata na zgornjem in spodnjem delu steklenega cilindra!**

**PRINCIP DELOVANJA**

Ko odprete ročno kolesce, se petrolej, ki je pod pritiskom, potisne skozi cevni sistem v notranjo posodo svetilke. Med gorenjem mešanice petroleja in zraka bo svetilna vrstica zaradi svoje kemične sestave zasvetila.

**TEHNIČNI PODATKI**

**Prostornina:** 1 l prečiščenega petroleja

**OPOZORILO!**

Ne uporabljajte bencina, aromatičnih olj, ...

**Moč svetlobe:** 400 W

**Trajanje gorenja:** ca. 8 ur z 1 l petroleja pri ca. 1,5-2 bar

**VARNOSTNA OPOZORILA**

Skrbno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.

Vsa dela izvajate previdno, ker sicer obstaja nevarnost požara ali lahko poškodujete stekleni cilindar.

**OPOZORILO!**

- Delovanje svetilke je primerno samo na prostem, nikoli v zaprtem prostoru.
- Svetilko zmeraj uporabljajte na nevnetljivi podlagi.
- Zmeraj upoštevajte varnostno razdaljo med svetilko in vnetljivimi in na toploto občutljivimi predmeti.
- Nikoli ne dolivajte petroleja, dokler svetilka sveti. Pred polnjenjem jo zadostno ohladite.
- Svetilke ne puščajte v dosegu otrok.
- Po uporabi jo zadostno ohladite in spravite na varno mesto.

Ob neupoštevanju navodil preneha vsakršna pravica do garancije.

**Pomembno:**

- Poškodovane svetilne vrvice povzročajo sikajoče plamene, ki lahko poškodujejo cilindar ali armaturo.
- Poškodovano svetilno vrstico takoj zamenjajte z novo.
- Uporabljajte samo originalne BRÜDER MANNESMANN svetilne vrvice.

**VARNOSTNA OPOZORILA ZA UPORABO SVETILNIH VRVIC**

Menjava svetilne vrvice naj po možnosti poteka brez prisotnosti prahu.

1. Svetilne vrvice zamenjajte samo na prostem.
  2. Pregorelo svetilno vrstico takoj odstranite, po možnosti se izognite dviganju prahu.
  3. Po menjavi namizne ploskve, grla žarnice ipd. si umijte roke.
  4. Pregorelo svetilno vrstico lahko odstranite v običajne smeti.
- Če črpalka ne deluje pravilno, izvlecite bat črpalke, naoljite usnjeno manšeto in jo rahlo nakrčite (po potrebi obnovite) in ga z vrtenjem osi bata potisnite nazaj v cilindar črpalke.
  - Če je bat črpalke stisnjen, je ventil črpalke v črpalni cevi prepusten. Z daljšim izvijačem ga odvijte in očistite ventilni vložek. Prej odprite zračni vijak.



- Tesnilni obroč polnilne kape varovala mora biti v dobrem stanju, ker sicer uhaja pritisk iz posode.

### **OPOZORILO:**

Za ugotavljanje netesnilnih mest posodo goreče svetilke postavite v zbiralnik za vodo. Dvigajoči mehurčki pokažejo netesnilna mesta.

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in svetilne vrvice. Uporaba drugih nadomestnih delov povzroči motnje.

### **1. POLNJENJE POSODE**

Glejte sliko v originalnih navodilih na strani 2. Odvijte manometer (149), vstavite lijak (165) v odprtino za polnjenje in natočite prečiščeni petrolej. Manometer privijte nazaj, kazalec ročnega kolesca (111) zavrtite navzgor.

#### **Pomembno:**

Med uporabo petroleja se zmanjšata posebej na začetku pritisk in moč svetljenja. Najkasneje po 1 uri in pol gorenja ponovno napolnite zrak.

### **2. PRIVEZOVANJE SVETILNE VRVICE**

Navitje (92) odvijte, odstranite pokrov (123) in notranji ovoj (117). Odvijte šobo (3). Svetilno vrvico napeto privežite okrog majhne izbokline na šobi in dvojno zavozlajte. Odvečno nitko kratko odrežite, šobo privijte nazaj. Zdaj postavite notranji dimnik. Pri postavljanju pokrova pazite, da bodo vijaki nameščeni v za to namenjenih odprtinah.


Pri montaži nastavka dimnika mora biti plinska cev (33) nameščena čez brizgalno šobo petroleja.

### **3. IZČRPVANJE ZRAKA**

Kazalec na ročnem kolescu (111) mora stati pokonci. Vrtljiva vzvoda (223) predgrelnika in prezračevalnega varovala (13) na manometru morata biti zaprta. Izčrpavanje zraka poteka, dokler prikaz manometra stoji za rdečo črto.

### **4. PRIŽIGANJE**

Prižgite vžigalico, potisnite vrtljivi vzvod (223) navzdol in usmerite plamen vodoravno na odprtino cevi, dokler predgrelnik ne zagori. V primeru da vžigalica ali vžigalni plamen ugasneta, takoj zaprite vrtljivi vzvod in ponovite postopek prižiganja. Vžigalni plamen pustite goreti 40-50 sekund, pri čemer se načrpa zrak, dokler prikaz na manometru ne stoji za rdečo črto. Nato zavrtite kazalec ročnega kolesa (111) počasi navzdol (v smeri urinega kazalca). Pri prvi uporabi nove svetilne vrvice zaprite vrtljivi vzvod takoj, ko mrežica zatli. S postopkom prižiganja pričnite šele, ko je tudi mesto priveza popolnoma vneto. Po prižigu in odprtju ročnega kolesca (111) se svetilna vrvica oblikuje in zasveti.

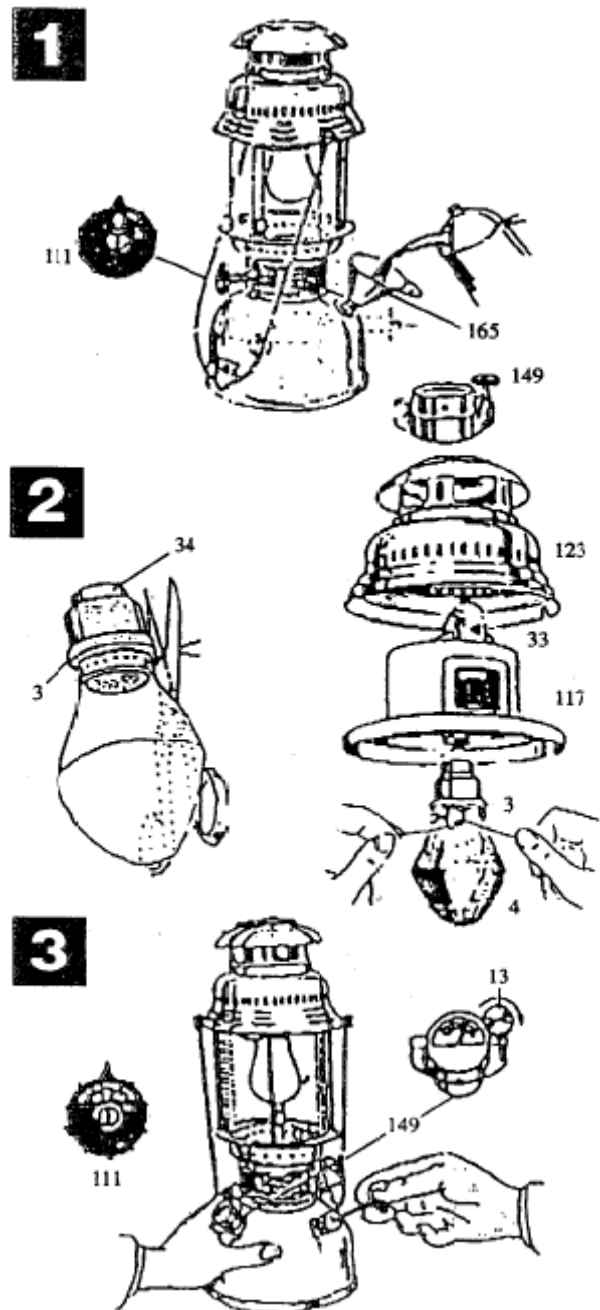

## 5. VIJAK ZA REGULIRANJE ZRAKA NA MEŠALNI CEVI

Če ob začetku delovanja svetilka ne sveti dovolj, pomaga zadnji konec čistilne igle za šobe (180) za nastavitev nastavljivega vijaka (32) na večjo svetlost (največ  $\frac{1}{4}$  vrtljaja na levo).

## 6. ZAMENJAVA ŠOBE (50) OZ. ČISTILNE IGLE (68)

Vzemite stran dele kot je opisano v 2. poglavju in odvijte šobo z vijačnim ključem. Pri tem držite obroč uplinjača z roko. Za zamenjavo čistilne igle uporabite maticni ključ (119). Pri sestavljanju privijte šobo čvrsto nazaj.

## 7. NASTAVITEV PRAVILNE RAZDALJE MEŠALNE CEVI

Odprite prezračevalni vijak (13). Kazalec ročnega kolesca zavrtite navzdol. Vijak na notranjem ovoju odvijte, da lahko odstranite mešalno cev (33). Optimalna razdalja mešalne cevi do brizgalne šobe (34) je 17 mm. Odmerite razdaljo, namestite mešalno cev in zategnite vijak (21).

## UGAŠANJE SVETILKE




Odprite zračni vijak (13) na manometru (149). Po izteku zraka zavrtite kazalec na ročnem kolescu navzgor, da petrolej ne bo mogel iztekati. Če bo svetilka po končani uporabi ostala pod pritiskom, ne odpirajte zračnega vijaka, temveč samo zavrtite kazalec na ročnem kolescu navzgor. Če sta ročno kolesce in zračni vijak zaprta, ne more uhajati pritisk iz posode.

### Garancija:

Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.


**Baterije:** Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v

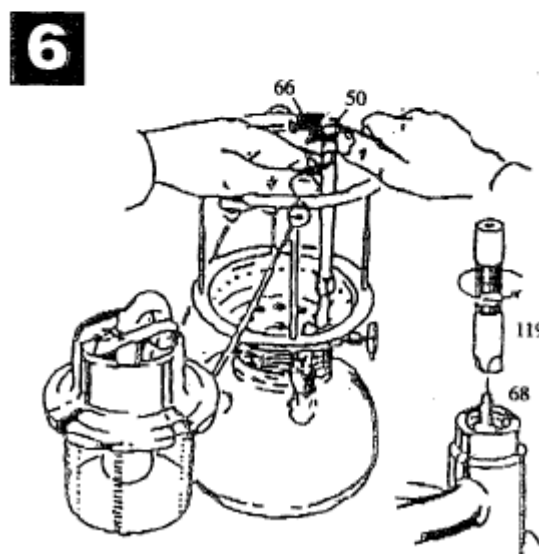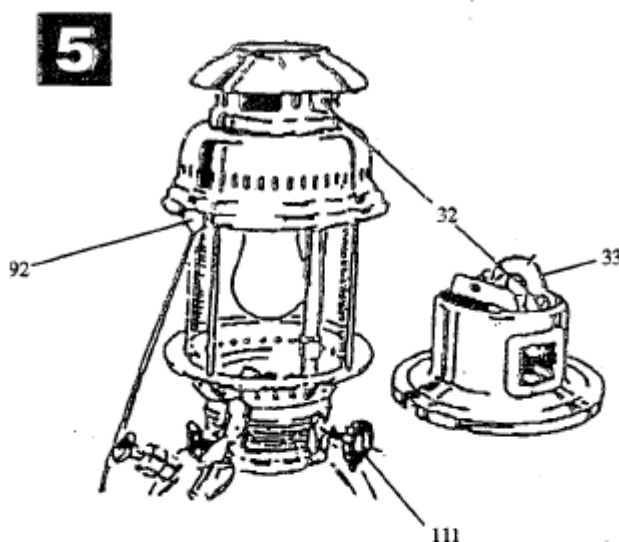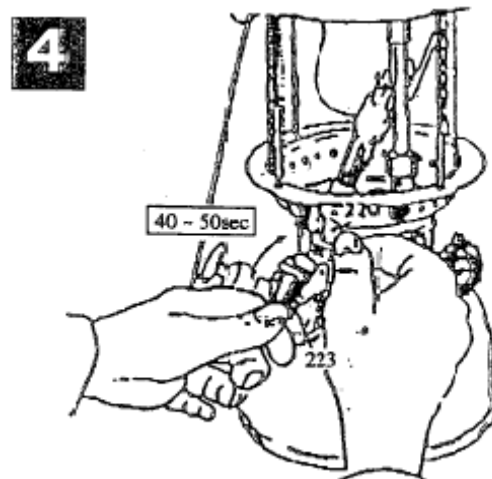

našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

**7**

**Garancijska Izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

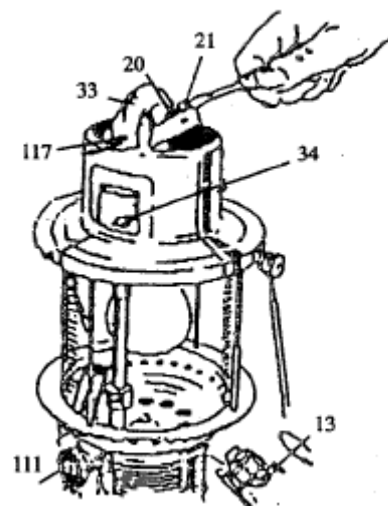

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.