



NAVODILA ZA UPORABO

Digitalna vremenska postaja TFA 35.1087

Kataloška št.: 49 13 27



Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

Kazalo

1. Pred uporabo naprave	2
2. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave	2
3. Varnostni napotki	3
4. Sestavni deli	4
A. LCD-prikazovalnik.....	4
B. Upravljalne tipke	5
C. Ohišje	5
5. Upravljanje.....	5
6. Način nastavitvev	5
A. Nastavitev časa	5
B. Nastavitev koledarja	6
C. Nastavitev časa bujenja.....	6
7. Aktivacija/deaktivacija signala bujenja	6
8. Funkcija dremeža (Snooze).....	6
9. Maksimalne in minimalne vrednosti	7
10. Vremenski simbol	7
11. Stopnja udobja.....	7
12. Osvetlitev.....	7
13. Postavitev in pritrditev.....	7
14. Servisiranje in vzdrževanje	7
14.1 Menjava baterij.....	7
15. Odpravljanje težav	8
16. Odstranjevanje	8
17. Tehnični podatki	8
Garancijski list	10

1. Pred uporabo naprave

- **Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo.**
- **Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.**
- **Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za nepravilne izmerjene vrednosti in posledice, ki bi iz tega lahko sledile.**
- **Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!**
- **Ta navodila za uporabo dobro shranite!**

2. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave

- Notranja temperatura
- Vlažnost zraka

- Stopnja udobja za zrak v prostoru
- Maksimalne in minimalne vrednosti
- Grafični prikaz poteka temperature za zadnjih 12 ur
- Vremenski simbol (na podlagi sprememb vrednosti vlažnosti zraka)
- Čas s koledarjem
- Osvetlitev ozadja prikazovalnika
- Budilka s funkcijo dremeža

3. Varnostni napotki

- Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, ki je opisano zgoraj. Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



Previdno! Nevarnost telesnih poškodb:


- Baterije in napravo shranjujte izven dosega otrok.
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline in so lahko v primeru zaužitja življenjsko nevarne. V primeru zaužitja baterije lahko to v roku 2 ur pripelje do hudih notranjih razjed in smrti. Če domnevate, da je otrok pogoltnil baterijo ali pa je kako drugače zašla v njegovo telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Nevarnost eksplozije!
- Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Nikoli hkrati ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij različnih tipov.
- Pri rokovanju z izteklimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo zaščitite pred vlago!
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na doseg otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

4. Sestavni deli

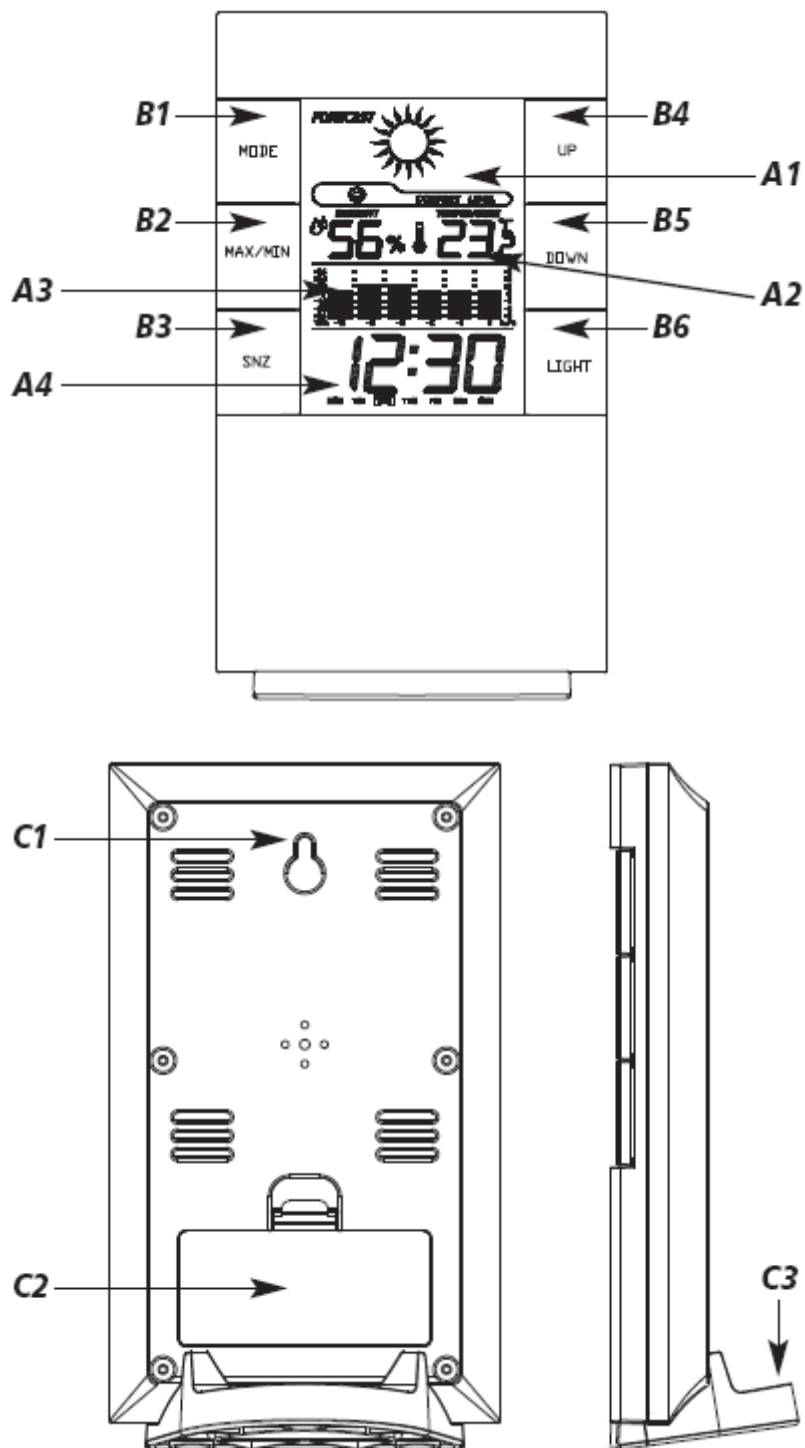

A. LCD-prikazovalnik

A1: Vremenski simbol

A2: Vlažnost zraka in temperatura v prostoru s stopnjo udobja

A3: Grafični prikaz poteka temperature za zadnjih 12 ur

A4: Čas z dnevom v tednu

B. Upravljalne tipke

B1: Tipka „MODE“
B2: Tipka „MAX/MIN“
B3: Tipka „SNZ“
B4: Tipka „UP“
B5: Tipka „DOWN“
B6: Tipka „LIGHT“

C. Ohišje

C1: Odprtina za obešanje na steno
C2: Baterijski predal
C3: Podstavek (z možnostjo odstranitve)

5. Upravljanje

- Odprite baterijski predal in vanj vstavite dve 1,5 V bateriji tipa AAA. Upoštevajte +/- pol v skladu s sliko. Zaslišite kratek zvočni signal in za kratek čas se prikažejo vsi segmenti prikazovalnika. Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.
- S tipko DOWN lahko preklapljate med prikazom temperature v °C in °F.
- S pritiskom tipke MODE dostopate do načina koledarja. Prikaže se datum.
- Z 2 x pritiskom tipke MODE dostopate do načina budilke. Prikaže se čas bujenja.

6. Način nastavitvev

- Pritisnite in 2 sekundi držite tipko MODE, da dostopate do posameznega načina nastavitvev in lahko izberete vse nastavitve eno za drugo.
- Ko številke utripajo, s tipko UP ali DOWN nastavite želeno vrednost. Za hitrejše spreminjanje vrednosti tipko pritisnite in držite.
- Če več kot 10 sekund ne pritisnete nobene tipke, potem naprava samodejno zapusti način nastavitvev.

A. Nastavitev časa

Pritisnite tipko MODE (2 sekundi)
Prikaz ur
Nastavite s tipko UP/DOWN
Pritisnete tipko MODE
Prikaz minut
Nastavite s tipko UP/DOWN
Pritisnete tipko MODE
Zapustite način nastavitvev

B. Nastavitev koledarja

Pritisnete tipko MODE
Priklic načina koledarja
Pritisnite tipko MODE (2 sekundi)
Prikaz dneva za prikaz datuma
Nastavite s tipko UP/DOWN
Pritisnete tipko MODE
Prikaz meseca za prikaz datuma
Nastavite s tipko UP/DOWN
Pritisnete tipko MODE
Prikaz dneva za prikaz datuma
Nastavite s tipko UP/DOWN
Pritisnite tipko MODE (2-krat)
Zapustite način nastavitvev

C. Nastavitev časa bujenja

Pritisnete tipko MODE (2-krat)
Priklic načina bujenja
Pritisnite tipko MODE (2 sekundi)
Prikaz ur za čas bujenja
Nastavite s tipko UP/DOWN
Pritisnete tipko MODE
Prikaz minut za čas bujenja
Nastavite s tipko UP/DOWN
Pritisnite tipko MODE (2-krat)
Zapustite način nastavitvev

7. Aktivacija/deaktivacija signala bujenja

- Za aktivacijo/deaktivacijo funkcije bujenja pritisnite tipko UP. Na mestu prikaza trenutnega časa se na prikazovalniku pojavi simbol za bujenje ali pa izgine iz njega.
- Signal bujenja deaktivirate s pritiskom poljubne tipke.

8. Funkcija dremeža (Snooze)

- Ko zveni budilka (osvetlitev ozadja prikazovalnika se za kratek čas aktivira), aktivirate funkcijo dremeža s pritiskom tipke SNZ. Simbol za bujenje utripa in signal bujenja se prekine.

9. Maksimalne in minimalne vrednosti

- S pritiskom tipke MAX/MIN prikličete prikaz maksimalne temperature in vlažnosti zraka (MAX).
- S ponovnim pritiskom prikličete prikaz minimalnih vrednosti (MIN).
- Maksimalne/minimalne vrednosti lahko ponastavite samo s ponovnim zagonom naprave.

10. Vremenski simbol

- Naprava nima tlačnega senzorja. Vremenski simbol temelji na spremembah vrednosti vlažnosti zraka. Vremenska postaja razlikuje med 5 različnimi vremenskimi simboli (sončno, delno oblačno, oblačno, deževno, močno deževno).

11. Stopnja udobja

- Na prikazovalniku se pojavi simbol veselega ali žalostnega obraza za prikaz stopnje udobja zraka v prostoru.

12. Osvetlitev

- S pritiskom tipke LIGHT aktivirate osvetlitev prikazovalnika.

13. Postavitev in pritrditev

- Napravo lahko postavite s pomočjo stojala ali pa jo s pomočjo odprtine za obešanje na steno obesite na žebelj na steni.

14. Servisiranje in vzdrževanje

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali topil!
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.
- Napravo shranite na suhem mestu.

14.1 Menjava baterij

- Takoj ko prikazovalnik postane šibkejši, prosimo, da zamenjate baterije.

15. Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Ni prikaza.	→ Vstavite baterije z upoštevanjem pravilne polarnosti. → Zamenjajte baterije.
Nepravilen prikaz.	→ Zamenjajte baterije.

16. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

17. Tehnični podatki

Notranje merilno območje	
Temperatura:	0 °C ... +50 °C (+32 °F ... +122 °F)
Vlažnost zraka:	20 % relativna vlažnost ... 99 % relativna vlažnost
Napajanje:	2 x 1,5 V baterija tipa AAA (baterije niso priložene) Uporabljajte alkalne baterije.
Mere ohišja:	80 x 20 (39) x 135 (141) mm
Teža:	104 grame (samo naprava)

TFA, proizvajalec: TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de



TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim
Nemčija

Telefon: +49 (0) 9342 / 308 – 0
Faks: +49 (0) 9342 / 308 – 49
Elektronski naslov: info@tfa-dostmann.de
Spletna stran: www.tfa-dostmann.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Tel: 01/78 11 240
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalna vremenska postaja TFA 35.1087**

Kat. št.: **49 13 27**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Za izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, je rok za odpravo napake 30 dni, z možnostjo podaljšanja, vendar ne več kot za 15 dni, če napake v prvem roku ni mogoče odpraviti. V primeru nezmožnosti odprave napake, bo izdelek zamenjan z enakim novim in brezhibnim, oziroma tako, kot nalaga zakon. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

V primeru neskladnosti ima potrošnik zakonsko pravico brezplačnega uveljavljanja jamstvenega zahtevka. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek brezplačno (na naše stroške) pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje. Garancija se lahko uveljavlja brez predložitve garancijskega lista – če nam posredujete št. računa / dobavnice.

Dajalec garancije: Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Datum dobave prodajalca:

Garancija je generirana strojno in velja brez žiga in podpisa, od datuma dobave izdelka.