



## NAVODILA ZA UPORABO

### Higrostat Eberle HYG-E 6001

Kataloška št.: **56 01 45**

## KAZALO


<b>1. NAMEN UPORABE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ELEKTRIČNO NAPAJANJE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. NAMESTITEV.....</b>	<b>3</b>
<b>4. TEHNIČNI PODATKI .....</b>	<b>3</b>
<b>GARANCIJSKI LIST .....</b>	<b>4</b>

## 1. NAMEN UPORABE

Higrostat HYG-E 6001 je primeren za samodejno delovanje opreme za vlaženje in razvlaževanje.

## 2. ELEKTRIČNO NAPAJANJE

Vse kable povežite natančno tako kot je prikazano na pokrovu ohišja.

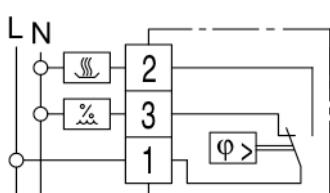

Pozor: za več kot 24 V AC uporaba samo v suhih prostorih!

Kontaktna sponka 1 – 2 razvlaževanje

Kontaktna sponka 1 – 3 vlaženje

## 3. NAMESTITEV

- Poskrbite, da naprava ni izpostavljena neposrednim učinkom vode, kot so na primer vodni curki v dvoranah bazenov.
- Higrostat v vodoravnem položaju namestite v višino oči.
- Na mestu kjer kabli pridejo iz zidu naj bo mavec ali druga vrsta tesnila. Ne uporabljajte silikona ali materialov, ki vsebujejo silikon.

Napravo mora strokovnjak namestiti v skladu z načrtom vezave, ki je naveden v notranjosti ohišja. Potrebno je upoštevati veljavne varnostne predpise.

Naprava mora biti ustrezno nameščena (skladno z VDE 0100) in vgrajena na gladko, neprevodno in nevnetljivo površino.

Napravo lahko namestite neodvisno in je namenjena samo nadzoru vlažnosti ali temperature prostora v normalnih suhih zaprtih okoljih.

Naprava ima vgrajeno preprečevanje radijskih motenj v skladu z VDE 0875 ali EN 55014 in deluje na učinkovitosti 1C.

## 4. TEHNIČNI PODATKI

Pozor: za več kot 24 V AC uporaba samo v suhih prostorih (največ 95% brez kondenzacije). Naprava ni primerna na primer v omarah za varjenje ali podobno opremo.

Območje nastavitev: 35 – 100% r.F.

Razlika preklopa: približno 4%

Obratovalna napetost: 24 ... 230 V AC

Preklopni tok: 5 (0,2) A AC; 55 W DC

Kontakt: 1 c/o

Stopnja zaščite: IP 30

Temperatura okolja: 0 ... 55°C



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Higrostat Eberle HYG-E 6001**

Kat. št.: **56 01 45**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**