

Navodila za ionizator z lučko, model 02/05

Kat. štev. 56 11 02

Uporaba v skladu z določili

Izdelek je namenjen za uporabo v suhih notranjih prostorih; vtaknete ga v običajno vtičnico (230 V AC/50 Hz) in služi za proizvodnjo ioniziranega zraka (ozon, O₃). To lahko odstrani neprijeten vonj in bakterije. Na vgrajenem lovilcu za prah se zaradi statičnega naboja nabira prah (npr. pelod cvetja, trosi gob itd.). Vgrajena je tudi nočna lučka.

Dobava vključuje

- Ionizator
- nadomestni lovilec za prah (plastična posoda s kovinskim trakom)
- navodilo za uporabo

Značilnosti

- Ionizator lahko preklopite na dve stopnji (vedno s funkcijo nočne lučke); lahko jo izključite
- nočna lučka z LED-tehniko
- izvlečni kovinski trak, enostaven za čiščenje

Elementi za uporabo

- 1 omrežni priključek (230 V~/50 Hz)
- 2 stikalo za 2 stopnji ("HI" in "LO") oz. izklop (»OFF«)
- 3 lovilci za prah, izvlečni
- 4 odprtine za izstop ioniziranega zraka
- 5 nočna lučka

Varnostna navodila

Pri poškodbah, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodila, garancija ne velja. **Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!** Za poškodbe stvari ali oseb, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varnostnih opozoril, ne prevzemamo odgovornosti!

V teh primerih garancija ne velja.

Sestava izdelka ustreza zaščitnemu razredu 2. Za vir napajanja lahko uporabljate le izpravno omrežno vtičnico (230 V AC / 50 Hz) javnega omrežja.

Naprava je primerna le za uporabo v suhih notranjih prostorih. Izdelek ne sme biti vlažen ali moker, ker bi tako obstajala velika nevarnost za življenje. Izdelka nikoli ne prijemajte z vlažnimi ali mokrimi rokami!


Iz varnostnih in dovoljevalnih razlogov (CE) lastno vgrajevanje in/ali spreminjanje naprave ni dovoljeno.

Izdelek ni igrača in ne spada v otroške roke.

Shranjujte ga izven doma otrok. Otroci bi lahko poskušali v ionizator vtakniti predmete. Obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!

Z izdelkom ravnajte previdno, saj je lahko poškodovan že zaradi padca iz majhne višine.

ELEMENTI ZA UPORABO

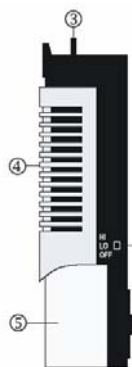

- 1 omrežni priključek (230 V/50 Hz)
- 2 stikalo za 2 stopnji delovanja (HI in LO) oz. izklop OFF
- 3 lovilnik za prah, izvlečni
- 4 Odprtine za izstop ioniziranega zraka
- 5 nočna lučka

Uporaba, delovanje

Na zgornji strani ionizatorja je vgrajen poseben lovilec za prah. Na njem se sčasoma začne nabirati delci praha in umazanije (zaradi cirkulacije zraka z ionizatorjem).

Lovilec za prah lahko enostavno vzamete ven in ga ponovno vtaknete.

Pred uporabo preverite, če je lovilec za prah pravilno in popolnoma vtaknjen.

Vtaknite ionizator v omrežno vtičnico javnega omrežja (230 V AC / 50 Hz). Nočna lučka mora pri tem kazati navzdol.

Na stranskem delu ionizatorja se nahaja stikalo, preko katerega so možne naslednje funkcije:

- "HI": Ionizator na visoki stopnji, nočna lučka je vključena
- "LO": Ionizator na nizki stopnji, nočna lučka je vključena (majhna svetlost)
- "OFF": Ionizator izključen, nočna lučka izključena

Ko je ionizator vključen, je na sprednji odprtini zaznaven šibek tok, poleg tega je zaznaven rahel vonj po ozonu.

Čiščenje

Zaradi statičnega napolnjenja ionizatorja se na kovinskem traku lovilnika praha sčasoma nabere prah.

Ovisno od tega, kolikšna je obremenitev s prahom v prostoru, v katerem deluje ionizator, ustrezno pogosto čistite prostor, npr. enkrat tedensko.

Ravnajte sledeče:

Izključite ionizator (stikalo na OFF) in ga izvlecite iz omrežne vtičnice. Previdno primite lovilnik za prah za ročaj na zgornji strani in ga povlecite navzgor in ven.

Lovilec za prah čistite s suho, čisto in mehko krpo. Alternativno lahko uporabite čistilo in mehek čopič v povezavi s sesalnikom za prah.

Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ker bi lahko tako poškodovali material (plastiko & kovinski trak)!

Nato vtaknite lovilnik za prah v ionizator, da se dobro in povsem zatakne. Nato lahko ionizator spet vtaknete v omrežno vtičnico in ga vključite.

Napotki in nasveti

Zaradi umazanosti lovilnika za prah lahko pride do majhnih električnih razelektrenj, ki so povezana z rahlim šumenjem. To ni napaka ali defekt. V takem primeru ravnajte kot je opisano zgoraj v poglavju o čiščenju. Majhna količina ozona, ki ga proizvaja ionizator, normalno nima vpliva na človeški organizem.

Ni pa izključeno, da bi lahko osebe reagirale s preobčutljivostjo.

Če opazite take reakcije zaradi preobčutljivosti, morate zmanjšati trajanje delovanja ionizatorja (naj ne deluje neprekinjeno). Dodatno prezračite prostore.

TEHNIČNI PODATKI:

Obratovalna napetost	230V~/50Hz
Moč	ca. 3W
Oddajanje ionov	>=1 x 10 ³ / cm ³
Oddajanje O ₃	<= 0,05ppm
Velikost	ca. >220 mm x 90 mm / 80 mm
Teža	ca. 249g

Garancija:

Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk
- pri moduli, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompleti ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je posledica nestrokovnega spajkanja

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska izjava:

Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.