

TFA



Kat. Št. 30.1012




Kat. Št. 30.1011

Navodila za uporabo
Digitalni notranji zunanji termometer

CE

Kat. Št. 30.1009 / 30.1011 / 30.1012

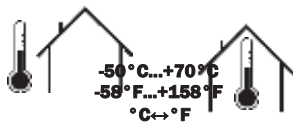

Baterija 1 x 1,5 V AAA
vključeno

Področje delovanja

- *Prikaz notranje in zunanje temperature*
- *Pomnilnik za najvišjo in najnižjo temperaturo*

-10 °C...+50 °C

+14 °F...+122 °F

°C↔°F



Kabel / kabel ca. 3 m

• **TFA Dostmann GmbH
& Co.KG**

Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim
www.tfa-dostmann.de

03/13

Področje uporabe

- *Indicación de temperatura interior y exterior*
- *Memoria para valores mayores y menores*

2

3

Notranji zunanji termometer

Za vašo varnost

- *Ta instrument in njegovo baterijo hranite zunaj dosegljivi otrokom.*
- *Baterije ne smete metati v ogenj, kratkega stika, razstavljati ali ponovno polniti. Nevarnost eksplozije!*
- *Baterije vsebujejo škodljive kisline. Izčrpane baterije je treba čim prej zamenjati, da se prepreči škoda, ki bi jo povzročila puščajoča baterija.*
- *Pri ravnanju z izteklimi baterijami nosite kemijsko odporne zaščitne rokavice in očala.*
- *Izdelka ne postavljajte v bližino ekstremnih temperatur, vibracij ali udarcev.*

1. Začetek

- *Z zaslona odstranite zaščitno folijo.*
- *Odprite prostor za baterije tako, da pokrov potisnete v smeri puščice, in odstranite izolacijski trak.*
- *Na zaslonu je prikazana trenutna temperatura v notranjosti in na zunanjih vratih.*

Notranji zunanji termometer

- *Premaknite stikalo °C/°F na zadnji strani naprave da spremenite enoto temperature med °C (Celzij) in °F (Fahrenheit).*

2. Določanje

- *Postavite termometer ob okno z vgrajeno režo za obešanje s pomočjo žeblja ali vijaka ali pa razstavite namizno stojalo.*
- *Kabel z zaznavalnim elementom speljite skozi odprto okno navzven. Kabel se prilagodi obliki okenskega tesnila. (Pazite na okenske okvirje z ostrimi robovi - izogibajte se prostemu odpiranju in zapiranju okna).*
- ***Izogibajte se radiatorjem in neposredni sončni svetlobi.***

3. Največje in najmanjše vrednosti

- *Pritisnite gumb MAX/MIN in prikažeta se najvišja in najnižja notranja temperatura od zadnje ponastavitve.*
- *Ponovno pritisnite gumb MAX/MIN, na zaslonu se prikažeta najvišja in najnižja zunanja temperatura od zadnje ponastavitve.*

Notranji zunanji termometer

- Če se želite vrniti na prikaz trenutne temperature, še enkrat pritisnite gumb MAX/MIN. Če v 15 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, instrument samodejno prekine način MAX/MIN.
- Pritisnite gumb RESET med prikazom največjih in najmanjših vrednosti, da izbršete zabeležene največje in najmanjše odčitke in se prikažejo dejanske vrednosti.

4. Odpravljanje težav

TežaveRešitve

Ni prikaza	/ → Prepričajte se, da je baterija
Nepravilen prikaz	polarnostje pravilna → Zamenjajte baterijo (1,5 V AAA)

Ni prikaza → Krmilni kabel za zunanjo temperaturoinštalacija

5. Odstranjevanje odpadkov

Praznih baterij in akumulatorskih baterij nikoli ne odlagajte med gospodinjske odpadke.



Notranji zunanji termometer

Kot potrošnik jih morate po zakonu odnesti v trgovino ali na ustrezna zbirna mesta, odvisno od nacionalnih ali lokalnih predpisov zaščiti okoliš. Simboli za vsebovane težke kovine so:

Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



Ta instrument je označen v skladu z direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega navodila ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Uporabnik je dolžan odnesti izrabljene naprave na določeno zbirno mesto za odstranjevanje električne in elektronske opreme, da zagotovi okolju prijazno odstranjevanje.