



NAVODILA ZA UPORABO

## **Plinski spajkalnik Ersa Independent 75 osnovni komplet**

Kataloška št.: 58 83 13

## KAZALO

1. PRED UPORABO NAPRAVE .....	3
2. VRSTA PLINA .....	3
3. VŽIGALNO ZAPOREDJE (SLIKA 1).....	3
4. SPAJKANJE, VROČ ZRAK IN KONICE VROČEGA NOŽA .....	4
5. VŽIGALNA KONICA .....	4
6. NASTAVITEV TEMPERATURE .....	4
7. POLNENJE S PLINOM (SLIKA 4) .....	4
8. ZAMENJAVA KONICE (SLIKA 3) .....	5
9. TEMPERATURNA OBMOČJA KONIC .....	5
10. NADOMESTNI DELI .....	5
GARANCIJSKI LIST .....	7

## 1. PRED UPORABO NAPRAVE

**Prosimo da pred začetkom uporabe naprave natančno preberete ta navodila za uporabo in varnostne napotke.**

- Plinski spajkalnik Ers Independent 75 vsebuje vnetljiv plin, ki je pod pritiskom. Zato prosimo natančno upoštevajte navodila za uporabo.
- Temperatura prostora med uporabo naprave Ers Independent 75 ne sme preseči +50°C (120°F).
- Zelo je pomembno, da orodje vžigate tako, da je konica usmerjena stran od obraza in telesa.
- Naprave ne uporabljajte in ne vžigajte v bližini vnetljivih spojin.
- Naprave ne odložite dokler plamen ne ugasne. Če plamen v 30 sekundah od vžiga ne ugasne, je potrebno zamenjati konico.
- Prepričajte se, da je pred polnjenjem in nameščanjem pokrova plinski spajkalnik izklopljen in ohlajen.
- Iz varnostnih razlogov naprave Ers Independent 75 ne spreminjajte (ne odpirajte na silo, ne luknjajte ali sežigajte).
- Hranite izven dosega otrok.


## 2. VRSTA PLINA

Spajkalnik Ers Independent 75 deluje na butan plin, ki se uporablja tudi pri navadnih plinskih vžigalnikih. Uporabljajte le filtriran plin, kot na primer znamke Ronson, Braun ali Colibri. Skozi okence za preverjanje plina mora biti vidna majhna količina tekočega plina; samo hlapi plina ne ustvarijo dovolj pritiska.


## 3. VŽIGALNO ZAPOREDJE (SLIKA 1)

Spajkalnik Ers Independent 75 ima Piezo-elektronski sistem vžiga. Stikalo za vklop/izklop plina je označeno z "GAS ON/OFF". Stikalo za vžig je označeno s simbolom "udara strele".

**Previdnost: po uporabi sta lahko konica in zadrževalni obroč še vedno vroča. Pred dotikanjem zato pustite, da se popolnoma ohladita.**

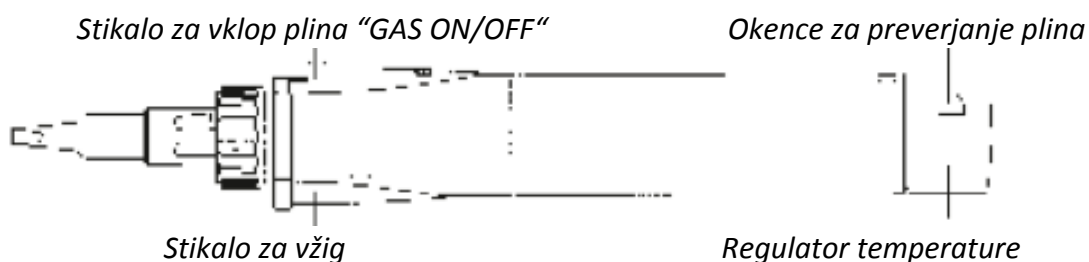

slika 1

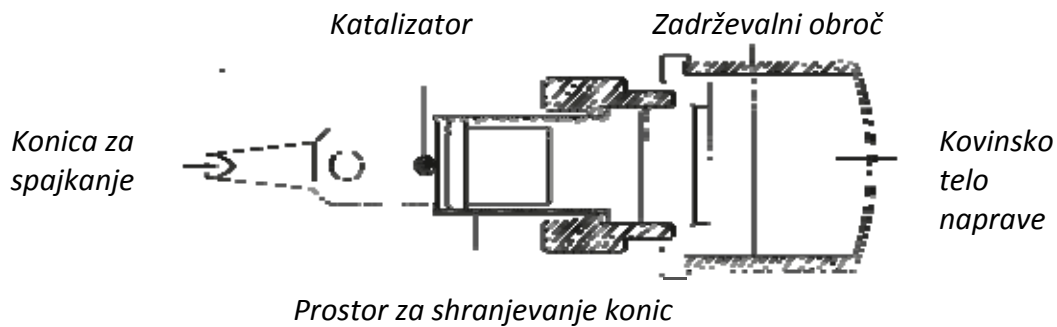

slika 2

#### 4. SPAJKANJE, VROČ ZRAK IN KONICE VROČEGA NOŽA

Izberite želeno konico in ustrezen zadrževalni obroč. Gumb za reguliranje temperature obrnite na največjo nastavitvev. Plin vklopite tako, da stikalo "GAS" potisnete naprej. Stikalo za vžig kliknite nazaj in pustite, da se stikalo za vklop/izklop plina vrne. Žareč katalizator v izpušni odprtini konice potrди delovanje naprave.

#### 5. VŽIGALNA KONICA

 
Plamen aktivirate z obračanjem regulatorja temperature na srednjo vrednost. N.B. V določenih pogojih svetlobe je plamen slabo viden.

#### 6. NASTAVITEV TEMPERATURE

Temperaturo konice lahko z obračanjem regulatorja temperature nastavite po želji. Na ohišju je v ta namen oznaka +/- . Najbolj optimalno temperaturo lahko določite s poskusnim spajkanjem na samem predmetu, saj se vedno razlikujejo tako zglobi za spajkanje kot komponente ki jih spajkate skupaj in zato posledično zahtevajo različno obdelavo. Za doseganje zadovoljivih rezultatov temperature spajkanja ni nujno, da konica rdeče žari.

#### 7. POLNENJE S PLINOM (SLIKA 4)


Pred polnjenjem mora biti stikalo za plin ("GAS") v položaju "OFF" (izklopljeno). Pri polnjenju je potrebno spajkalnik Independent 75 držati s konico usmerjeno navzdol. Nato šobo plinske posode potisnite v ventil za polnjenje na plinskem spajkalniku. Med polnjenjem držite posodo s plinom in spajkalnik v popolnoma navpičnem položaju. Ko začne plin uhajati iz ventila je znak, da je plin do konca napolnjen. Poseben odzračevalni ventil omogoča hitro in enostavno polnjenje.



slika 4


## 8. ZAMENJAVA KONICE (SLIKA 3)

Konico za spajkanje, vroč zrak in druge konice enostavno odstranite ali namestite tako, da odvijete zadrževalni obroč ter konico, obroč in matico potisnete preko sestavljenega vžiga. Odstranite konico in jo zamenjajte z drugo alternativo. Potisnite nazaj na svoje mesto in privijte. Na sliki 3 so prikazane alternativne konice.

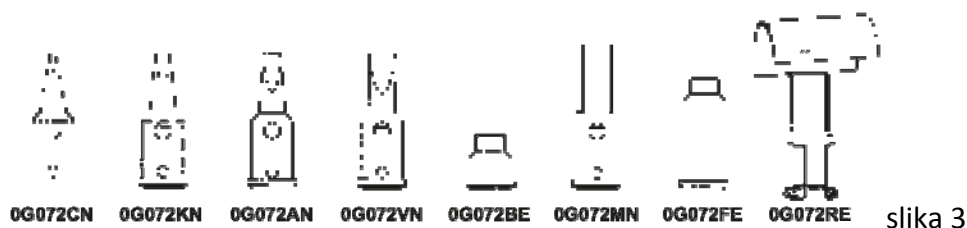

slika 3

**Previdnost! Iz izpušnih odprtih na konici uhajajo vroči plini do +580°C. Spajkalnika Independent 75 ne puščajte brez nadzora. Če ga položite na podlago, to storite tako, da so odprtine obrnjene navzgor, spajkalnik pa naj počiva na odlagalnem stojalu, kot prikazuje slika 5.**

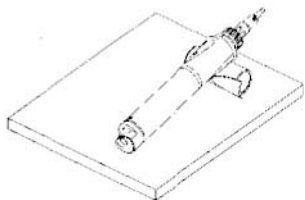

## 9. TEMPERATURNA OBMOČJA KONIC

Konice za spajkanje: do 580°C (1075°F)  
Šoba plamena: do 1300°C (2372°F)  
Šoba vročega plina: do 635°C (1150°F)  
Vroče rezilo: do 580°C (1075°F)

## 10. NADOMESTNI DELI

G070KNP Plinski spajkalnik Independent 75 s konico za spajkanje G072KN  
G072CN Konica za spajkanje (1,2 mm v obliki dleta)  
G072KN Konica za spajkanje (2,4 mm v obliki dleta)

G072AN	Konica za spajkanje (3,2 mm v obliki dleta)
G072VN	Konica za spajkanje (4,8 mm v obliki dleta)
G072BE	Šoba plamena
G072MN	Vroče rezilo
G072HE	Šoba vročega plina
G072RE	Deflektor
A20	Nosilec
006	Čistilna gobica
G156	Posoda za gobico
KF006	Plastična škatla



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Plinski spajkalnik Ersa Independent 75 osnovni komplet**  
Kat. št.: **58 83 13**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**