



## **DIGITALNA BUDILKA S SVETLEČIMI ŠTEVILKAMI**


**Št. izdelka: 671680**

## KAZALO

<b>1</b>	<b>OPIS .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>FUNKCIJE .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>NASTAVITVE .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1</b>	<b>Nastavitev aktualnega časa .....</b>	<b>3</b>
<b>3.2</b>	<b>Nastavitev časa alarma .....</b>	<b>4</b>
<b>3.3</b>	<b>Vklop ali izklop alarma .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>12 / 24 URNI FORMAT.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>ODČITAVANJE ČASA ALARMA, MESECA, IN DATUMA .....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>POVRNITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE.....</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>POMOŽNA BATERIJA.....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>VZDRŽEVANJE.....</b>	<b>5</b>

## 1 OPIS

- 1 Prikaz PM
- 2 Prikaz alarma
- 3 Funkcijsko stikalo
- 4 Tipka RESET
- 5 Stikalo za vklop / izklop alarma
- 6 Tipka SNOOZE
- 7 Tipka MODE
- 8 Tipka UP (gor)
- 9 Tipka DOWN (dol)
- 10 Gumbasta baterija CR 2032
- 11 Predal za baterije
- 12 Priključek za napajalnik
- 13 Pokrov predala za baterije

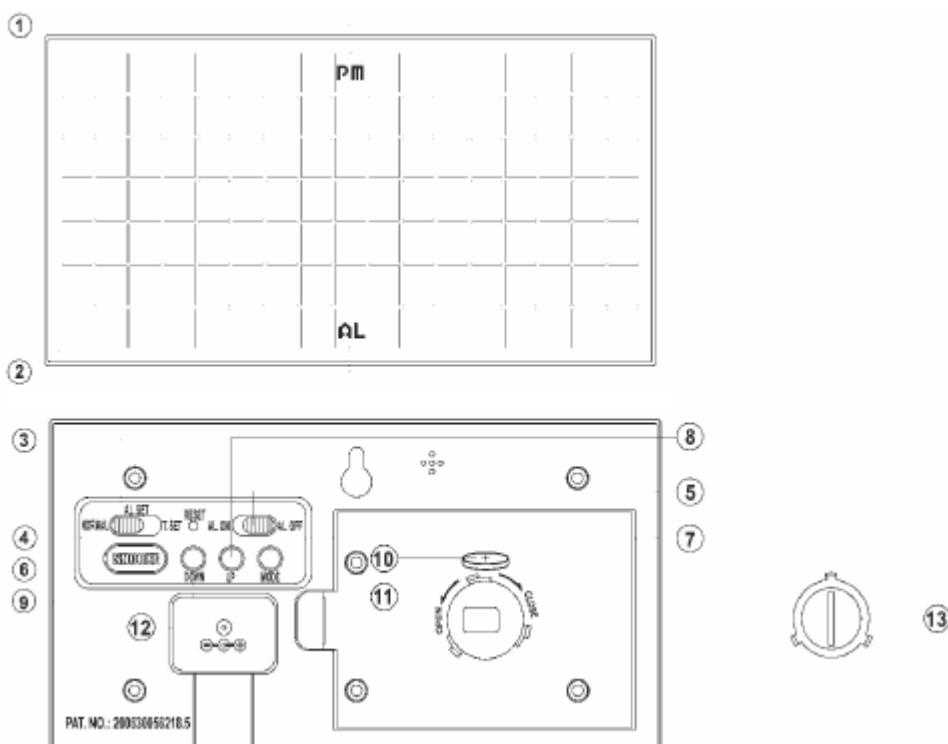

## 2 FUNKCIJE

- Digitalen prikaz s svetlečimi številkami
- Prikaz časa, datuma in časa bujenja
- Alarm s funkcijo dremeža (SNOOZE)
- Z napajalnikom in gumbasto baterijo CR 2032

## 3 NASTAVITVE

Najprej povežite napajalnik z priključkom (12). Na zaslonu se pojavi »12:00«. Odstranite trak v predalu za baterije (11).

### 3.1 Nastavitev aktualnega časa

- Funkcijsko stikalo (3) nastavite na »T. SET« (TIME SET = nastavitev časa), prikaz ur utripa: s tipko UP (8) in DOWN (9) nastavite ure. (v 12 urnem sistemu pazite na pravilno nastavitev AM in PM: od 12 ure dopoldne do 12 ure zvečer se na zaslonu pojavi PM (1).)
- Pritisnite tipko MODE (7), prikaz minut utripa. S tipko UP (8) in DOWN (9) nastavite minute.
- Pritisnite tipko MODE (7), prikaz sekund utripa. S tipko UP (8) in DOWN (9) nastavite sekunde na »00«. Ta funkcija omogoča natančnejšo nastavitev časa.
- Pritisnite tipko MODE (7) in vse 4 številke utripajo. S tipko UP (8) in DOWN (9) nastavite leto (2000 do 2099).

- Pritisnite tipko MODE (7) in prikaz meseca utripa. S tipko UP (8) in DOWN (9) nastavite mesec.
- Pritisnite tipko MODE (7) in prikaz datuma utripa. S tipko UP (8) in DOWN (9) nastavite datum.
- Funkcijsko stikalo (3) nastavite na »NORMAL«. Nastavitve za čas in koledar so zaključene.

### 3.2 Nastavitev časa alarma

- Funkcijsko stikalo (3) nastavite na AL. SET (ALARM SET = nastavev alarma), prikaz ur utripa. S tipko UP (8) in DOWN (9) nastavite ure za alarm.
- Pritisnite tipko MODE (7), prikaz minut utripa. S tipko UP (8) in DOWN (9) nastavite minute za alarm.
- Še enkrat pritisnite tipko MODE (7), nastavev za trajanje prekinitve bujenja (Snooze) utripa. S tipko UP (8) in DOWN (9) nastavite minute (1 do 60), tovarniška nastavev je 5 minut.
- Funkcijsko stikalo (3) nastavite na »NORMAL«. Nastavitve za čas alarma so zaključene.

### 3.3 Vklp ali izklp alarma

Stikalo ALARM ON / OFF (5) nastavite na AL. ON (ALARM ON = vklp alarma), pojavi se prikaz AL (ALARM) (2) in alarm je aktiviran. Pri doseženem nastavljenem času prične budilka zvoniti.

- S pritiskom na tipko SNOOZE (6) bo alarm prekinjen za trajanje nastavljenega intervala.
- Če alarma ne boste ročno prekinili, bo budilka zvonila po vsakem končanem intervalu dremeža 1 minuto, skupaj do štirikrat.
- Za končanje alarma pritisnite na poljubno tipko.
- Pri nastavitvi stikala ALARM ON / OFF (5) na pozicijo AL. OFF (ALARM OFF = izklp alarma) je alarm izklopljen.

## 4 12 / 24 URNI FORMAT

V normalnem načinu lahko s pritiskom na tipko DOWN (9) izbirate med 12 in 24-urnim formatom.

## 5 ODCITAVANJE ČASA ALARMA, MESECA, IN DATUMA

V normalnem načinu lahko s pritiskom na tipko SNOOZE (6) prikažete nastavljen čas alarma. Pri pritisku na tipko SNOOZE (6) v roku 3 sekund bo na zaslonu prikazan nastavljen datum. Z nadaljnjim pritiskom na tipko se vrnete v normalen način.

## **6 POVRNITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE**

Pri nepravilnem delovanju budilke pritisnite z koničastim predmetom na tipko RESET (4) in budilka pride v način začetka obratovanja.

## **7 POMOŽNA BATERIJA**

Gumbasta baterija CR 2032 pri izpadu toka ohrani funkcijo časa, da vam ni potrebno izvesti nove nastavitve. Običajno baterija zadošča za 5 do 6 let.

Starih naprav in praznih baterij ne odstranite med gospodinjske odpadke. Za okolju prijazno odstranitev oddajte stare naprave in baterije v prodajalnah in ustreznih zbirnih mestih.

## **8 VZDRŽEVANJE**

- Naprave ne izpostavite ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo očistite z mehko in rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabite čistil!
- Naprave ne poskušajte popraviti sami. Pri reklamacijah se obrnite na vašega prodajalca. Pred reklamacijo zamenjajte baterijo. Pri odpiranju ali neprimerni uporabi naprave ne velja več pravica iz garancije.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalna budilka s svetlečimi številkami**  
Kat. št.: **671680**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum prodaje in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**