





OKENSKI SOLARNI TERMOMETER

Št. izdelka: 672096

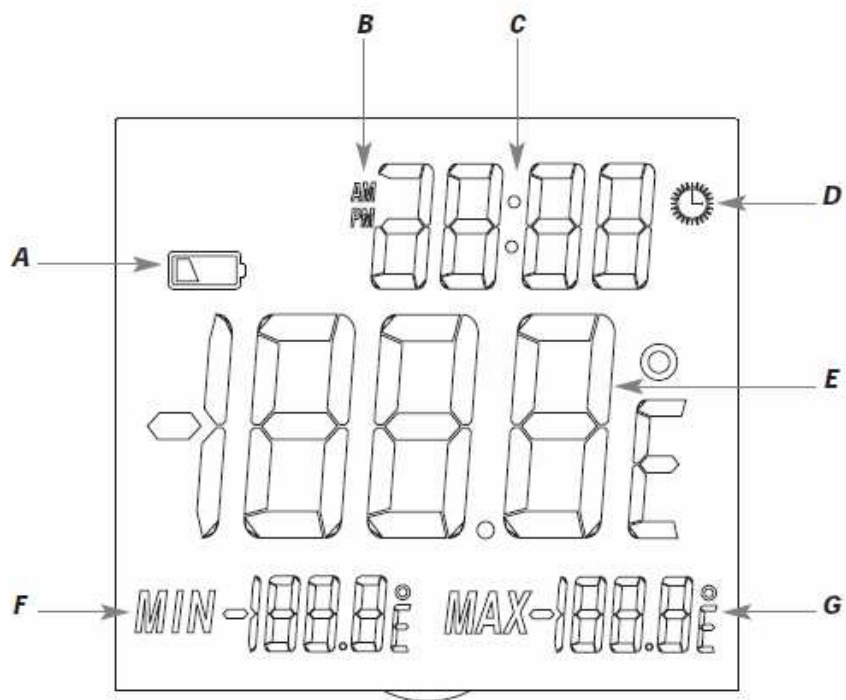

Slika 1

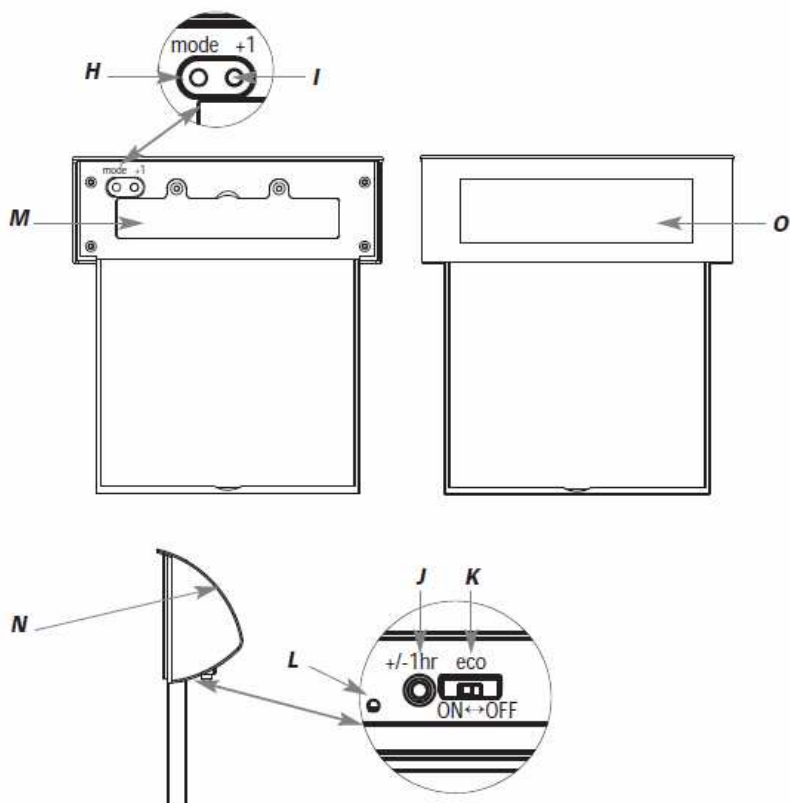

Slika 2

Funkcije

- Jasen funkcionalen dizajn
- Udobno odčitavanje zunanje temperature od zunaj
- Maksimalne in minimalne vrednosti s samodejno povrnitvijo
- Čas
- Preprosta pritrditev, snemljiv za čiščenje oken
- Samodejna osvetlitev zaslona pri temi
- Odporen na vremenske vplive

Zaslon (slika 1)

- A Simbol baterije
- B AM / PM pri 12 urnem sistemu
- C Prikaz časa
- D Simbol poletnega časa (DST)
- E Prikaz temperature
- F Najnižja temperatura
- G Najvišja temperatura

Tipke (slika 2)

- H Tipka MODE
- I Tipka +1
- J Tipka +/- 1hr
- K Stikalo ECO






Ohišje (slika 2)

- L Temperaturno tipalo
- M Predal za baterije
- N Solarna plošča
- O Držalo

Namestitev

- Držalo s priloženo samolepilno folijo pritrdite zunaj na okno. Okensko steklo pred tem očistite! Napravo lahko sedaj čisto preprosto obesite.
- **Previdno:** Zaslon je občutljiv! Pri odstranitvi plošče ali pri odstranitvi naprave z držala zaslona ne upogibajte ali ga vlecite.

Začetek obratovanja

- Odstranite držalo.
- Zaščitno folijo potegnite z zaslona.
- Z izvijačem odprite predal za baterije.
- V predal za baterije vstavite priložene baterije (levo: akumulator 1x 1,2V AAA za osvetlitev in desno: za splošno delovanje 1x 1,5V AAA). Pri vstavitvi baterij pazite na pravilno polarnost.
- Zaprite predal za baterije.
- Vsi segmenti bodo za kratek čas prikazani na zaslonu.
- Naprava je sedaj pripravljena za obratovanje.
- Na zaslonu se pojavi 0:00 in simbol DST  utripa.
- Če trenutno velja poletni čas, pritisnite med utripanjem simbola DST  na tipko +1.
- Simbol DST  ostane prikazan na zaslonu.
- Med poletnim časom še enkrat pritisnite na tipko +1 in simbol DST  izgine.
- Če ne boste pritisnili na tipko, simbol DST  po 15 sekundah preneha utripati in izgine.
- Za preprosti preklop časa s pritiskom na tipko, je potrebna pravilna nastavitvev (glejte preklop med poletnim / zimskim časom).

Ročna nastavitvev časa

- Pritisnite na tipko MODE in prikaz ur v zgornjem zaslonu prične utripati.
- S tipko +1 lahko nastavite ure.
- Vnos potrdite s tipko MODE.
- Prikaz minut prične utripati in vi lahko s tipko +1 nastavite minute.
- V vsakokratnem načinu nastavitvev držite tipko +1 pritisnjeno dlje časa, da priključete hitro spremembo vrednosti.
- Vnos potrdite s tipko MODE.

Preklop med °C / °F

- S tipko +1 lahko preklopite med °C (Celzija) in °F (Fahrenheit) kot enoto temperature.
- Pri nastavitvi Fahrenheit, bo samodejno tudi čas prikazan v 12 urnem formatu. Na zaslonu se pojavi AM ali PM.

Preklop med poletnim / zimskim časom

- S pritiskom na tipko +/-1hr se spremeni poletni v zimski čas ali obratno (+/- 1 ura).
- Pazite na pravilno nastavitvev pri začetku obratovanja!

Osvetlitev

- S solarnimi celicami bo dobavljen akumulator napolnjen na okolju prijazen način. Za zadostno osvetlitev naj bo solarna plošča najmanj 8-10 ur izpostavljena dnevni svetlobi.
- Če je aktivirana časovno upravljana osvetlitev, se luč samodejno vklopi od 5 do 9 ure in od 19 do 23 ure, če bo s solarno ploščo zaznana zadostna tema. Za to mora biti nastavljen trenutni čas.
- Če ECO način ni aktiviran, bo osvetlitev vedno vklopljena, ko bo skozi solarno ploščo zaznana ustrezna tema.
- Ko se na zaslonu pojavi simbol baterije, je napetost v akumulatorju nizka in osvetlitev se lahko začasno izklopi, dokler napajanje s sončnimi celicami spet ne zadošča.

Prikaz temperature

- Srednji zaslon vam prikazuje trenutno temperaturo in spodnji zaslon minimalno in maksimalno temperaturo.
- Črn svinčnik v območju tipke +/-1hr in stikala ECO je temperaturni senzor. S tem skrbno ravnajte in ga ne poškodujte. Temperaturno tipalo nima funkcije nastavitve. Tipalo meri temperaturo.

Pomemben napotek za uporabo

- Zaradi toplotnega sevanja (glede na izolacijo) oziroma zaščiteno lego vašega okna, je lahko na vašem termometru prikazana temperatura višja kot je zunanja temperatura na prostem, nezaščitena lega direktno nad tlemi.

Najvišje in najnižje temperature

- Maksimalne in minimalne vrednosti bodo samodejno povrnjene: najvišja temperatura ob 8 uri zjutraj in najnižja temperatura ob 20 uri zvečer. Za to mora biti nastavljen trenutni čas.

Tehnični podatki

Merilno območje: -25°C do +70°C (-13°F do +158°F)

Baterije: 1 x 1,2V AAA akumulator in 1x 1,5V akumulator AAA

Menjava baterij

- Ko bo zaslon šibkejši, zamenjajte 1,5V baterijo tipa AAA.
- Uporabite alkalne baterije. Prepričajte se, da je baterija pravilno vstavljena. Šibko baterijo zamenjajte kar se le da hitro, da preprečite iztek baterije. Baterija vsebuje zdravju škodljive snovi. Pri ravnanju z iztečenimi baterijami nosite ustrezne zaščitne rokavice. Pozor: starih naprav in praznih baterij ne odstranite med normalne gospodinjske odpadke.

Vzdrževanje

- Naprave ne izpostavite ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Ne dotikajte se temperaturnega tipala. Tipalo je zelo občutljivo in se zlahka zlomi.
- Naprave ne imejte v bližini elektronskih naprav in velikih kovinskih delov.
- Če naprava ne deluje neoporečno, zamenjajte baterije.
- Previdno: solarna plošča je občutljiva. Naprave ne pustite pasti in je ne izpostavite udarcem ali tresljajem.
- Za doseg najboljšega delovanja naj bo solarna plošča vedno čista. Sončne celice očistite z mehko krpo in eventualno z malo čistila za steklo ali zaslon.
- Napravo očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabite čistil!

Namen uporabe, varnostni napotki

- Naprava ni igrača in jo hranite izven dosega otrok.
- Ta naprava ni namenjena za medicinske namene ali za informiranje javnosti, temveč za zasebno uporabo.
- Tehnični podatki tega izdelka so lahko spremenjeni brez vnaprejšnjega oznanila.
- Nepravilna uporaba ali nepooblaščen odpiranje naprave povzroči izgubo pravice iz garacije.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek:
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.