



NAVODILA ZA UPORABO

Radijsko vodena budilka z lučjo za prebujanje in prijetno atmosfero WT499

Kataloška št.: 67 27 45





KAZALO

SESTAVNI DELI	2
FUNKCIJE	3
PRIKLJUČITEV	4
VSTAVLJANJE REZERVNIH BATERIJ	4
NEGATIVNI VPLIVI NA SPREJEM ČASOVNEGA SIGNALA	4
SPREJEM DCF-SIGNALA IN SIMBOLI	4
NASTAVITEV KOLEDARJA, 12/24 H PRIKAZA IN URE	5
NASTAVITEV ČASA BUJENJA 1 IN 2	6
AKTIVACIJA IN DEAKTIVACIJA ČASOV BUJENJA	6
FUNKCIJA DREMEŽA	6
AKTIVACIJA IN DEAKTIVACIJA LUČI ZA PREBUJANJE	7
BELA LED-LUČ ALI FUNKCIJA MENJAVANJA BARV	7
SAMODEJNI SVETLOBNI SENZOR	7
PRIKAZ TEMPERATURE V °C ALI °F	8
ODPRAVLJANJE NAPAK	8
ZAŠČITA NAPRAVE	8
TEHNIČNI PODATKI	8
GARANCIJSKI LIST	9

SESTAVNI DELI

Glejte sliko na naslednji strani:

ANGLEŠKO	SLOVENSKO
DATE OF WEEK	Dan v tednu
ALARM 2	Čas bujenja 2
DATE / MONTH	Dan/mesec
PM	Kratica za popoldanski čas
ALARM 1	Čas bujenja 1
TIME	Ura
SNOOZE ICON	Simbol za funkcijo dremeža
SECOND	Sekunda
TEMPERATURE	Temperatura
UP	Gor
SET	Potrditev
ALARM 2	Čas bujenja 2
SNOOZE / LIGHT	Funkcija dremeža/luč
ALARM 1	Čas bujenja 1
ALARM ON – OFF	Aktivacija/deaktivacija bujenja
WAVE / DOWN / °C/°F	Iskanje časovnega signala / dol / °C/°F
RESET	Ponastavitev
DC SOCKET	DC-vhod
AC/DC ADAPTOR	AC/DC adapter (napajalnik)
INSERT AC/DC ADAPTOR JACK	Priključitev vtiča AC/DC adapterja
INSERT 3 x AAA BATTERIES INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	Vstavljanje 3 baterij tipa AAA v baterijski predal
BATTERY DOOR	Pokrov baterijskega predala

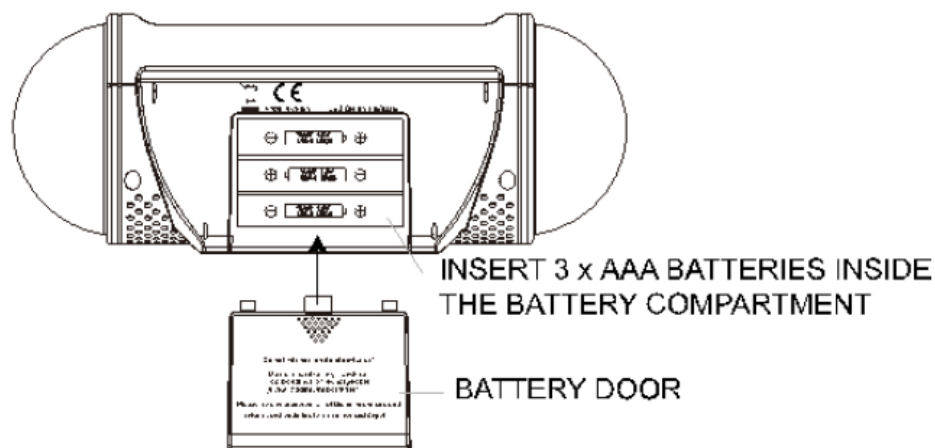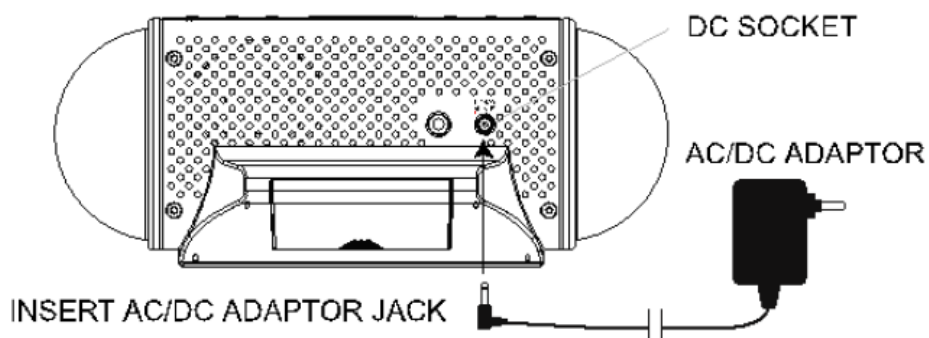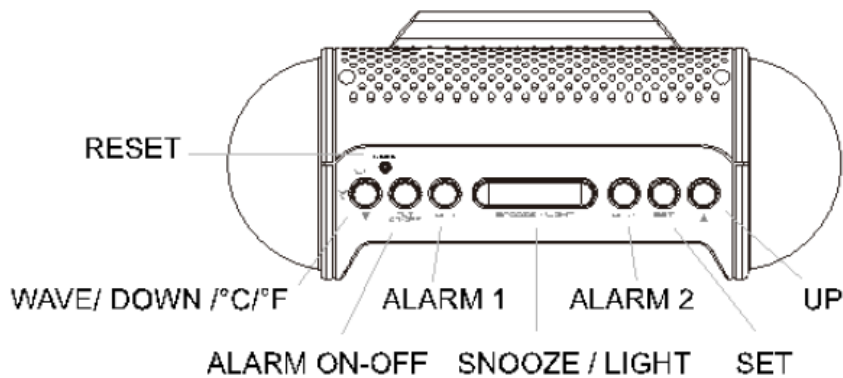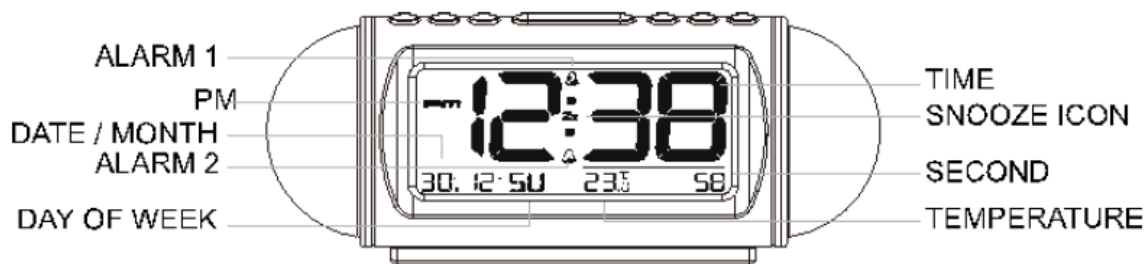

FUNKCIJE

- Radijsko vodena ura
- Nežna luč za prebujanje, 15 ali 30 minut pred časom bujenja
- Energijsko varčna, izjemno svetla bela LED-luč s 15 stopnjami svetilnosti
- Luč za prijetno atmosfero s funkcijo menjavanja barv
- 2 časa bujenja
- 12 h/24 h format prikaza časa

- Notranja temperatura v °C/°F
- Samodejna zatemnitev osvetlitve ozadja s pomočjo svetlobnega senzorja
- Možnost programiranja časovnih intervalov dremeža od 5 do 60 minut
- Rezervno napajanje (3 baterije tipa AAA, niso priložene)
- Zunanje napajanje z AC/DC adapterjem (priložen napajalnik)

PRIKLJUČITEV

Za karseda najboljši sprejem časovnega signala napravo namestite v bližini okna in na zadostni oddaljenosti od kovinskih površin, električnih naprav in magnetnih polj. Razdalja med napravo in vtičnico naj znaša najmanj 1 meter. Napajalnik z ustreznimi konci priključite na vtičnico in napravo. Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.

VSTAVLJANJE REZERVNIH BATERIJ

1. Odprite baterijski predal na spodnji strani naprave.
2. V baterijski predal vstavite 3 baterije tipa AAA in pri tem upoštevajte pravilno polarnost.
3. Zaprite baterijski predal.
4. Če za napajanje uporabljate samo baterije, so osvetlitev ozadja, luč za prebujanje in luč za prijetno atmosfero deaktivirani.

NEGATIVNI VPLIVI NA SPREJEM ČASOVNEGA SIGNALA

Radijsko vodena budilka sprejema točen čas s pomočjo radijske tehnologije.

Tako kot pri drugih brezžičnih napravah tudi tukaj na sposobnost sprejema negativno vplivajo naslednji pogoji:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| • Dolge poti prenosa | • V betonskih zgradbah |
| • Bližnji hribi in doline | • Bližina električnih naprav |
| • Med visokimi zgradbami | • Bližina računalnikov, televizorjev |
| • Bližina tirnic, močnostnih kablov | • V premikajočih se vozilih |
| • Bližina avtocest, letališč | • Bližina kovinskih površin |
| • Bližina velikih gradbišč | |


Za optimalen sprejem časovnega signala napravo namestite v bližini okna in na zadostni oddaljenosti od kovinskih površin, električnih naprav in magnetnih polj.

SPREJEM DCF-SIGNALA IN SIMBOLI

Ko je naprava pripravljena na uporabo, se samodejno aktivira iskanje časovnega signala.

Simbol  utripa.

Šibek DCF-signal ali pa ga sploh ni (utripa samo simbol ).

Močen DCF-signal (simbol  utripa).





Uspešen sprejem (simbol  je ves čas prikazan).

Neuspešen poskus sprejema (simbol  izgine).

Samodejni in ročni sprejem

















Naprava vsak dan ob 1:00, 2:00 in 3:00 samodejno aktivira iskanje časovnega signala. Če je poskus sprejema časovnega signala do 3:00 neuspešen, potem se iskanje časovnega signala ponovno aktivira ob 4:00. Če je poskus sprejema časovnega signala ponovno neuspešen, se iskanje časovnega signala še zadnjič aktivira ob 5:00. Če je poskus sprejema časovnega signala tudi takrat neuspešen, se iskanje časovnega signala ponovno aktivira šele naslednji dan ob 01:00.

Ročna aktivacija sprejema časovnega signala:

Pritisnite in držite tipko  / , dokler ne zaslišite kratkega piska. Iskanje časovnega signala se aktivira. Za prekinitev iskanja časovnega signala ponovno pritisnite in držite tipko  / .

Opomba: Med iskanjem časovnega signala sta luč za prebujanje in luč za prijetno atmosfero deaktivirani. Prav tako ne deluje nobena tipka.

NASTAVITEV KOLEDARJA, 12/24 H PRIKAZA IN URE

1. Pritisnite in 2 sekundi držite tipko **SET**. Napis "24 Hr" utripa. Za preklapljanje med formatoma prikaza časa "12 Hr" in "24 Hr" pritisnite tipki  / . Pri izbiri formata "12 Hr" je poleg ure dodatno prikazan napis **AM** ali **PM**.
2. Ponovno pritisnite tipko **SET**. Napis "00" utripa. Za izbiro časovnega pasu uporabite tipki  / :
"00" = GMT + 1 ura (npr. Slovenija)
"01" = GMT + 2 uri (npr. Finska)
"-01" = GMT 00 ur (npr. Velika Britanija)
3. Ponovno pritisnite tipko **SET**. Prikaz ur utripa. Za nastavev ur pritisnite tipki  / .
4. Ponovno pritisnite tipko **SET**. Prikaz minut utripa. Za nastavev minut pritisnite tipki  / .
5. Ponovno pritisnite tipko **SET**. Napisa "Zz" in "05" utripata. Za nastavev intervala za funkcijo dremeža uporabite tipki  /  (5 do 60 minut).
6. Ponovno pritisnite tipko **SET**. Prikaz leta "2011" začne utripati. Za nastavev leta pritisnite tipki  / .
7. Ponovno pritisnite tipko **SET**. Prikaz meseca utripa. Za nastavev meseca pritisnite tipki  / .
8. Ponovno pritisnite tipko **SET**. Prikaz dneva utripa. Za nastavev dneva pritisnite tipki  / .

9. Ponovno pritisnite tipko **SET**. Dan v tednu utripa. Za izbiro jezika uporabite tipki ▲ / ▼ :

EN = angleščina
GE = nemščina
FR = francoščina

IT = italijanščina
DU = nizozemščina

SP = španščina
DA = danščina

10. Za izhod iz načina nastavitvev pritisnite tipko **SET**. Če 10 sekund ne pritisnete nobene tipke, se naprava samodejno vrne v način prikaza časa.

NASTAVITEV ČASA BUJENJA 1 IN 2





Pritisnite in držite tipko **AL1**, dokler se na spodnjem delu prikazovalnika ne pojavi napis "6:00" in "A1". Prikaz ur utripa. Za nastavitev zelene ure za bujenje pritisnite tipki ▲ / ▼.

Ponovno pritisnite tipko **AL1**. Prikaz minut utripa. Za nastavitev zelenih minut za bujenje pritisnite tipki ▲ / ▼.



Za izhod iz načina nastavitvev pritisnite tipko **AL1**. Če 10 sekund ne pritisnete nobene tipke, se naprava samodejno vrne v način prikaza časa.



Za nastavitev časa bujenja 2 pritisnite in držite tipko **AL2**, dokler se na spodnjem delu prikazovalnika ne pojavi napis "6:00" in "A2". Za nastavitev AL2 upoštevajte korake, ki so navedeni pri AL1.

AKTIVACIJA IN DEAKTIVACIJA ČASOV BUJENJA

Za aktivacijo ali deaktivacijo časa bujenja 1 ali časa bujenja 2 enkrat pritisnite tipko **ALM ON.OFF**. Ko je čas bujenja aktiviran, je med ciframi za ure in minute prikazan simbol  ali . Za deaktivacijo obeh časov bujenja pritisnite tipko **ALM ON.OFF**, dokler oba simbola  in  ne izgine iz prikazovalnika.

FUNKCIJA DREMEŽA

Ko je dosežen nastavljen čas bujenja, se budilka aktivira. Simbol  ali  utripa.

- 1) Za začasno deaktivacijo bujenja pritisnite tipko **SNOOZE**, ki se nahaja na vrhu naprave na sredini. Simbol "Zz" utripa. Budilka se ponovno aktivira po poteku časa, ki ste ga nastavili za funkcijo dremeža.
- 2) Za izklop budilke, medtem ko zvoniti, enkrat pritisnite tipko **ALM ON.OFF**. Budilka neha zvoniti in simbola  in/ali  ostaneta prikazana na prikazovalniku. Budilka se naslednji dan aktivira ob istem času.

Trajanje bujenja: 2 minuti

AKTIVACIJA IN DEAKTIVACIJA LUČI ZA PREBUJANJE

Pritisnite in držite tipko **SNOOZE/LIGHT**, dokler simbol ☀ in napis "OFF" ne utripata na prikazovalniku. Uporabite tipki ▲ / ▼ za izbiro med naslednjimi možnostmi:

15: Luč se vključi 15 minut pred nastavljenim časom bujenja in v tem času postaja vedno svetlejša.

30: Luč se vključi 30 minut pred nastavljenim časom bujenja in v tem času postaja vedno svetlejša.

OFF: Luč za prebujanje je deaktivirana.

Za vrnitev na prikaz časa ponovno pritisnite tipko **SNOOZE/LIGHT**.

BELA LED-LUČ ALI FUNKCIJA MENJAVANJA BARV

1. Za vklop bele LED-luči pritisnite tipko **SNOOZE/LIGHT**. Na prikazovalniku je prikazan napis **L09**, ki predstavlja tovarniško nastavljeno stopnjo svetilnosti za belo LED-luč. Za povečanje ali zmanjšanje stopnje svetilnosti od 0 (najnižja) do 15 (najvišja) uporabite tipki ▲ / ▼.

2. Za vklop luči za prijetno atmosfero z menjavanjem barv ponovno pritisnite tipko **SNOOZE/LIGHT**.


3. Za izbiro poljubne barve in aktivacijo luči za prijetno atmosfero ponovno pritisnite tipko **SNOOZE/LIGHT**.

4. Za deaktivacijo vseh funkcij osvetlitve ponovno pritisnite tipko **SNOOZE/LIGHT**. Če 10 sekund ne pritisnete nobene tipke, se naprava samodejno vrne v način prikaza časa.

SAMODEJNI SVETLOBNI SENZOR

Naprava je opremljena s samodejnim svetlobnim senzorjem (glejte spodaj). Svetilnost osvetlitve ozadja se samodejno zmanjša, takoj ko se v okolici/prostoru stemni.

Prosimo, da napravo namestite na oddaljenosti najmanj 10 cm od predmetov, ki lahko prekrivajo senzor.

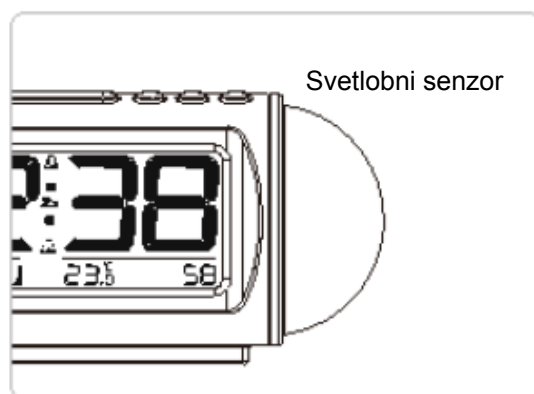

PRIKAZ TEMPERATURE V °C ALI °F

Za preklapljanje med prikazom temperature v °C ali °F enkrat pritisnite tipko ▼ (°C/°F).

ODPRAVLJANJE NAPAK

Če naprava prikazuje napačne informacije ali cifre, so lahko vzrok elektrostatične razelektritve ali viri motenj. Pritisnite tipko **RESET**. Naprava se vrne na tovarniško nastavljen prikaz časa in datuma ter samodejno aktivira iskanje časovnega signala.

ZAŠČITA NAPRAVE

1. Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vodi ali neposredni sončni svetlobi.
2. Preprečite stik z jedkimi materiali.
3. Naprave ne izpostavljajte veliki sili, sušnosti ali vlažnosti.
4. Notranjega ohišja ne odpirajte in ne manipulirajte s sestavnimi deli naprave.

TEHNIČNI PODATKI

Merilno območje temperature: 0 °C do +50 °C (32 °F do +122 °F)
Ločljivost temperature: 0,1 °C
Trajanje bujenja: 2 minuti
Časovni interval funkcije dremeža: 5-60 minut



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Radijsko vodena budilka z lučjo za prebujanje in prijetno atmosfero WT499**
Kat. št.: **67 27 45**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.