



NAVODILA ZA UPORABO

Kvarčna budilka TFA 60.2011

Kataloška št.: 67 27 65



Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

Kazalo

1. Pred uporabo naprave	2
2. Vsebina paketa	2
3. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu	2
4. Za vašo varnost	3
5. Sestavni deli	4
6. Priprava na uporabo	4
6.1 Baterijsko napajanje	5
7. Upravljanje	5
7.1 Nastavitev časa	5
7.2 Nastavitev koledarja	5
7.3 Prikaz temperature	5
7.4 Nastavitev časa bujenja	5
7.5 Funkcija MAX/MIN	6
7.6 Stopnja udobja	6
8. Menjava baterij pri baterijskem napajanju	6
9. Nega in vzdrževanje	6
10. Odpravljanje napak	7
11. Odstranjevanje	7
12. Tehnični podatki	7
Garancijski list	8

1. Pred uporabo naprave

- **Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo.** Tako se boste seznanili s svojo novo napravo, spoznali vse njene funkcije in sestavne dele, izvedeli pomembne podrobnosti glede uporabe in ravnanja z izdelkom ter prejeli napotke za primer težav pri delovanju naprave.
- **Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.**
- **Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.**
- **Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!**
- **Ta navodila za uporabo dobro shranite!**

2. Vsebina paketa

- Digitalna budilka
- Napajalnik
- Navodila za uporabo

3. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu

- Velike LED-cifre
- Budilka s funkcijo dremeža
- Naraščanje glasnosti signala bujenja (Crescendo)
- Datum in dan v tednu
- Notranja temperatura in vlažnost zraka s stopnjo udobja
- Najvišje in najnižje vrednosti
- Za postavitev

4. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, ki je opisano zgoraj. Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



Previdno!

Tveganje za življenjsko nevaren električni udar!

- Napravo priključite samo na pravilno nameščeno vtičnico z 230 V omrežno napetostjo!
- Naprava in napajalnik ne smeta priti v stik z vodo ali vlago. Primerno samo za uporabo v suhih zaprtih prostorih.
- Če sta ohišje ali napajalnik poškodovana, naprave ne uporabljajte.
- Napravo shranujte izven dosega oseb (tudi otroki), ki ne morejo pravilno preceniti možnih nevarnosti pri rokovovanju z električnimi napravami.
- V primeru motenj ali če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, takoj izvlecite vtič iz vtičnice.
- Uporabljajte samo priložen napajalnik.
- Ko električni vtič vlečete iz električne vtičnice, nikoli ne vlecite za kabel.
- Električni kabel položite tako, da ne more priti v stik s predmeti z ostrimi robovi ali z vročimi predmeti.



Previdno!

Nevarnost telesnih poškodb:


- Baterije shranujte izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Nevarnost eksplozije!
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kislino. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Nikoli hkrati ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij različnih tipov. Pri rokovovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!




Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.

5. Sestavni deli

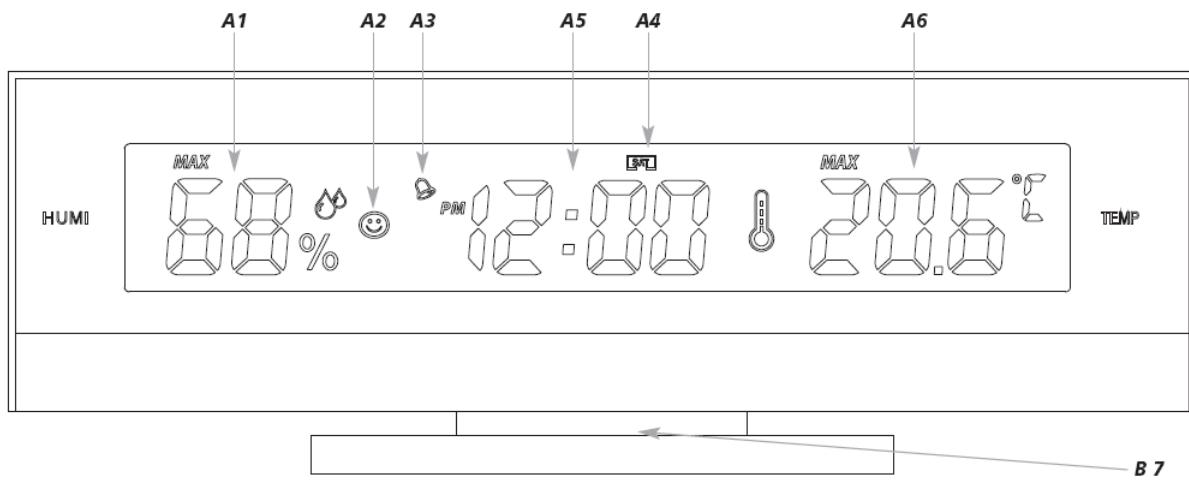

Slika 1

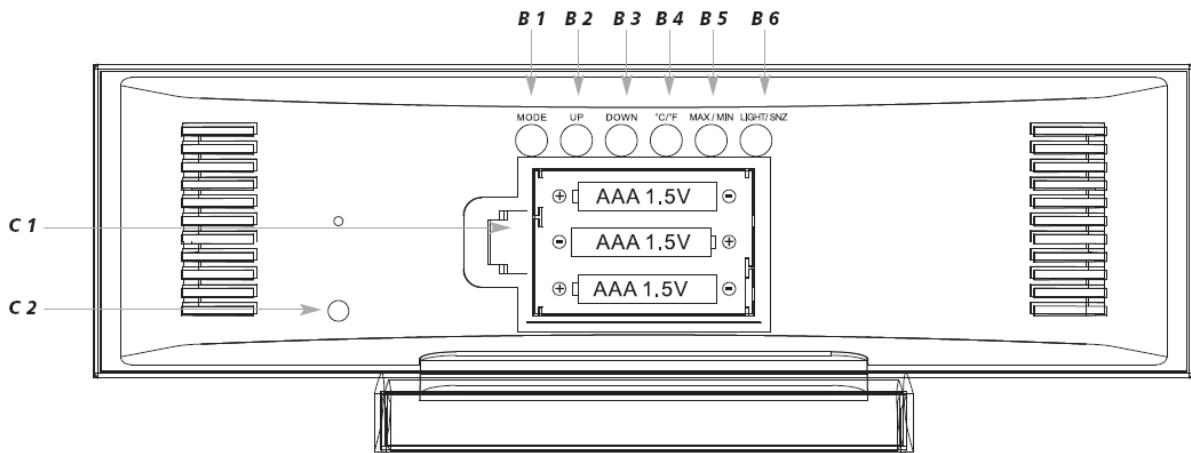

Slika 2

A: Prikazovalnik (slika 1):

- A 1: Vlažnost zraka (HUMI)
- A 2: Stopnja udobja
- A 3: Simbol za bujenje
- A 4: Dan v tednu
- A 5: Čas/čas bujenja/datum
- A 6: Temperatura (TEMP)

C: Ohišje (slika 2):

- C 1: Baterijski predal
- C 2: Priključek za napajalnik

B: Tipke (slika 2):

- B 1: Tipka MODE
- B 2: Tipka UP
- B 3: Tipka DOWN
- B 4: Tipka °C/°F
- B 5: Tipka MAX/MIN
- B 6: Tipka LIGHT/SNZ
- B 7: Tipka LIGHT/SNZ

6. Priprava na uporabo

- S prikazovalnika odstranite zaščitno folijo.
- Za neprekinjeno osvetlitev in za boljše odčitavanje prikazovalnika uporabite napajalnik. Najprej povežite kabel z napravo, nato pa napajalnik priključite na električno vtičnico.
- Zaslišite kratki zvočni signal in za pribl. 2 sekundi se prikažejo vsi segmenti.

- Naprava je pripravljena na uporabo.
- **Pomembno!** Prepičajte se, da vaša omrežna napetost ni višja od 230 V! Drugačne napetosti lahko vodijo do poškodb naprave.

6.1 Baterijsko napajanje

- Če ne želite neprekrajene osvetlitve, potem lahko napravo napajate tudi samo z baterijami. Odprite baterijski predal in vanj vstavite tri nove baterije (3 x 1,5 V baterija tipa AAA) ter pri tem upoštevajte pravilno polarnost.
- Zaslišite kratek zvočni signal in za pribl. 2 sekundi se prikažejo vsi segmenti.
- Naprava je pripravljena na uporabo.
- Prikazovalnik ostane temen.
- Za 10-sekundno aktivacijo osvetlitve ozadja prikazovalnika pritisnite tipko **LIGHT/SNZ** na podnožju ali na zadnji strani.

7. Upravljanje

- Če več kot 10 sekund ne pritisnete nobene tipke, potem naprava samodejno zapusti način nastavitev.
- Če v načinu nastavitev pritisnete in držite tipko **UP** ali **DOWN**, potem se vrednosti hitreje spreminja.

7.1 Nastavitev časa

- V običajnem načinu pritisnite in 3 sekunde držite tipko **MODE**.
- Prikaz ur začne utripati. S tipko **UP** ali **DOWN** lahko nastavite ure.
- Vnos potrdite s pritiskom tipke **MODE**.
- Prikaz minut začne utripati. Nato lahko s tipko **UP** ali **DOWN** nastavite minute.
- Nastavitev potrdite s pritiskom tipke **MODE**.
- V načinu časa pritisnite in 3 sekunde držite tipko **UP**. Nato lahko izbirate med 12- in 24-urnim formatom prikaza časa.
- Pri 12-urnem prikazu časa se na prikazovalniku po 12. uri pojavi napis PM.

7.2 Nastavitev koledarja

- Kratko pritisnite tipko **MODE**.
- Na prikazovalniku se pojavi prikaz meseca (M) in dneva (D).
- Nato pritisnite in 3 sekunde držite tipko **MODE**.
- Prikaz leta začne utripati. S tipko **UP** ali **DOWN** lahko nastavite leto.
- Vnos potrdite s pritiskom tipke **MODE**.
- Prikaz meseca začne utripati. Nato lahko s tipko **UP** ali **DOWN** nastavite mesec.
- Nastavitev potrdite s pritiskom tipke **MODE**.
- Prikaz dneva začne utripati. Nato lahko s tipko **UP** ali **DOWN** nastavite dan.
- Nastavitev potrdite s pritiskom tipke **MODE**.
- Za vrnilje na prikaz časa ponovno pritisnite tipko **MODE**.

7.3 Prikaz temperature

- Za preklapljanje med enoto temperature °C in °F pritisnite tipko **DOWN** ali **°C/°F**.

7.4 Nastavitev časa bujenja

- V načinu časa dvakrat pritisnite tipko **MODE**.
- Na prikazovalniku se pojavi simbol .

- Nato pritisnite in 3 sekunde držite tipko **MODE**.
- Prikaz ur in simbol za bujenje začneta utripati. S tipko **UP** ali **DOWN** lahko nastavite ure.
- Vnos potrdite s pritiskom tipke **MODE**.
- Prikaz minut in simbol za bujenje začneta utripati. Nato lahko s tipko **UP** ali **DOWN** nastavite minute.
- Nastavitev potrdite s pritiskom tipke **MODE**.
- Za vrnitev na prikaz časa ponovno pritisnite tipko **MODE**.
- Za aktivacijo funkcije bujenja pritisnite tipko **UP**.
- Na prikazovalniku se pojavita trenuten čas in simbol za bujenje.
- Če ponovno pritisnete tipko **UP**, deaktivirate funkcijo bujenja.
- Simbol za bujenje izgine iz prikazovalnika.
- Ko budilka zvoni (4 različne stopnje zvočnega signala z naraščajočo glasnostjo), simbol za bujenje utripa.
- Signal bujenja deaktivirate s pritiskom poljubne tipke.
- Funkcijo dremeža (Snooze) aktivirate s pritiskom tipke **LIGHT/SNZ** na podnožju ali na zadnji strani.
- Simbol za bujenje utripa in zvočni signal se za 8 minute prekine.

7.5 Funkcija MAX/MIN

- Pritisnite tipko **MAX/MIN**.
- Na prikazovalniku se pojavi napis MAX. Prikazane so najvišje vrednosti temperature in vlažnosti zraka.
- Ponovno pritisnite tipko **MAX/MIN**.
- Na prikazovalniku se pojavi napis MIN. Prikazane so najnižje vrednosti temperature in vlažnosti zraka.
- Vrednosti MAX/MIN se samodejno ponastavijo ob polnoči.
- Za vrnitev nazaj na trenuten prikaz ponovno pritisnite tipko **MAX/MIN**.

7.6 Stopnja udobja

Na prikazovalniku se pojavi veseli obraz za prikaz stopnje udobja zraka v prostoru.

	SUHO	< 40 %	
	UDOBO	40 – 70 %	20 °C...26 °C
	VLAŽNO	> 70 %	
Ni prikaza	40 – 70 %	<20 °C, >26 °C	

8. Menjava baterij pri baterijskem napajanju

- Ko prikazovalnik postane šibkejši, prosimo, da zamenjate baterije.
- Odprite baterijski predal in vanj vstavite tri nove baterije (3 x 1,5 V baterija tipa AAA) ter pri tem upoštevajte pravilno polarnost.

9. Nega in vzdrževanje

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali topil! Napravo zaščitite pred vlago.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Napravo shranite na suhem mestu.

10. Odpravljanje napak

Težava	Odpravljanje napak
Ni prikaza.	<ul style="list-style-type: none">- Napravo priključite z napajalnikom. <p>Pri baterijskem napajanju:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vstavite baterije z upoštevanjem pravilne polarnosti.- Zamenjajte baterije.
Nepravilen prikaz.	<ul style="list-style-type: none">- Napravo ponovno pripravite na uporabo. <p>Pri baterijskem napajanju:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zamenjajte baterije.

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izdelek.

11. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

12. Tehnični podatki

Napajanje: napajalnik (230 V/50 Hz)
..... (ali 3 x 1,5 V baterija tipa AAA – niso priložene)
Merilno območje temperature: 0 °C ... +50 °C (+32 °F ... +122 °F)
Ločljivost: 1 °C
Vlažnost zraka: 20 % ... 99 %
Mere ohišja: 90 x 240 x 50 mm
Teža: 361,6 g (z napajalnikom)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremenjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kvarčna budilka TFA 60.2011**
Kat. št.: **67 27 65**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.