



JAVLJALNIK GIBANJA XEVOX PET

Št. izdelka: 751317

KAZALO

1	NAMESTITEV JAVLJALNIKA	3
2	NAVODILA ZA INSTALACIJO.....	3
3	OBRATOVANJE IN USMERITEV	4
3.1	Vertikalna usmeritev	4
3.2	Nastavitev števca impulzov	4
3.3	Nastavitev LED prikaza	4
3.4	Čas ogrevanja	4
3.5	Preizkus javljalnika	4
4	TEHNIČNI PODATKI.....	5


1 NAMESTITEV JAVLJALNIKA

Pred montažo javljalnika upoštevajte naslednje točke:

- Izberite mesto, na katerem lahko v primeru vloma javljalnik gibanja najbolje zazna osebo.
- Javljalnik gibanja pritrdite na priporočeno višino 2,5m.
- Javljalnika ne skrijte z zavesami ali drugim predmetom.
- Preprečite neposredno bližino radiatorjev, cevi za ogrevanje oziroma hlajenje ali izhodov prezračevanja klimatskih naprav.
- Javljalnika ne namestite v bližino TV naprav, ali na mesto katero je izpostavljen direktni sončni svetlobi ali prepihu.
- Javljalnik namestite navpično, pravokotno glede na tla.
- Zagotovite, da domače živali ne morejo priti na višje ležeče predmete, npr. kosi pohištva.
- Javljalnika ne namestite nasproti stopnišča, po katerem hodijo živali.

2 NAVODILA ZA INSTALACIJO

1. Ohišje odprite tako, da odstranite sprednji pokrov. Za to namestite konico ploskega izvijača v zarezo na spodnji strani javljalnika in previdno odstranite pokrov z zadnje strani ohišja.
2. Odstranite ploščo prevodnika: sprostite pritrdilni vijak na platini. Sedaj z ploskim izvijačem previdno upognite nos držanja navzven in odstranite ploščo prevodnika.
Opomba: preprečite dotik z IR elementom.
3. Odprite potrebne luknje za montažo in kable.
4. Kabel vpeljite skozi luknjo (z zunanje strani enote) v ohišje.
5. Vez kabla pritrdite tako na napeljavo v ohišju, da kabla ne morete več potegniti iz ohišja.
6. Odprtine za kable zaprite s silikonom za zaščito pred prahom in insekti.
7. Zadnjo stran ohišja pritrdite na steno na višini od 2,4 do 2,7m.
8. Žice povežite z priključnimi sponkami (slika 1).
9. Vstavite ploščo prevodnika v ohišje in le-to privijte na dno ohišja.
10. Zaprite ohišje in ne pozabite pritrdite pokrova ohišja z vijakom.

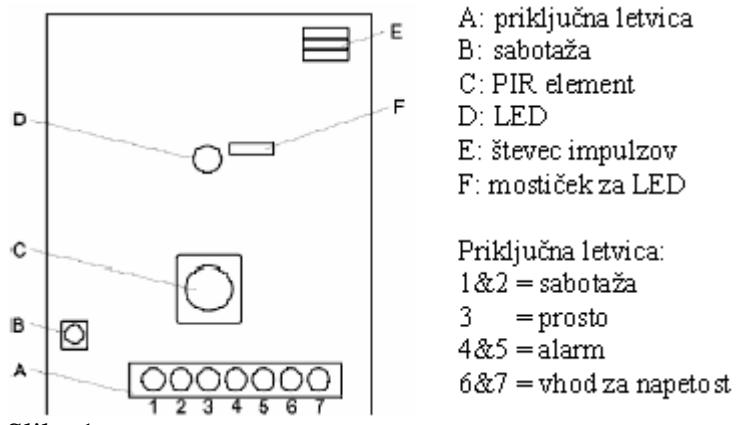

Slika 1

3 OBRATOVANJE IN USMERITEV

3.1 Vertikalna usmeritev

XEVOX PET lahko obratujete samo na nastaviti »LONG« (dolg).

3.2 Nastavitev števca impulzov

Števec impulzov uravnava število impulzov, kateri morajo biti prepoznani preden javljalknik odpre alarmni rele. Nastavitev števca impulzov lahko spremenite preko vsakokratnega mostička (slika 2). Tovarniška nastavitev je izbira impulza 2.

Pazite, da boste mostiček vtaknili vodoravno!



Slika 2

3.3 Nastavitev LED prikaza



Za aktiviranje LED prikaza vstavite LED mostiček in za izklop prikaza odstranite mostiček.

3.4 Čas ogrevanja

Po priključitvi 9-16W DC enosmerne napetost potrebuje javljalknik približno 3 minute, da se ogreje (pripravi na obratovanje).

3.5 Preizkus javljalknika

Preizkus javljalknika se izvede, da preverite če javljalknik neoporečno deluje. Pri tem hodite v območju dosega senzorja. Pri tem upoštevajte diagram območja zajetja (slika 3). Za zagotovitev popolnega dosega opazujte LED. Ta test naj bi izvedli vsak teden.

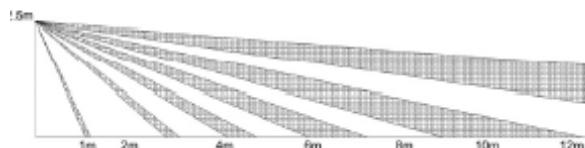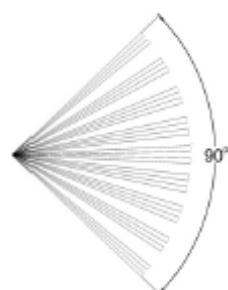

Slika 3

4 TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost:	9-16V DC
Sprejem toka:	9mA pri 12V
Kontakt alarma:	NC, 100mA, maksimalno 24V DC
Kontakt sabotaže:	NC, 100mA, maksimalno 24V DC
Območje zajetja:	12m x 12m
Višina montaže:	2,4m do 2,7m
Števec impulzov:	1, 2, 3 (mostički)
Piro element:	dvojen PIR element
Trajanje alarma:	minimalno 2,2 sekundi
Imunost na živali:	30 kg pri psih
Temperatura obratovanja:	-10°C do +55°C
Temperatura hranjenja:	-20°C do +60°C
Mere (V x Š x G):	107 x 60 x 48mm
Teža:	80g
LED prikaz:	izbirno (mostiček)

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05