



## NAVODILA ZA UPORABO

# 40-delni akumulatorski palični vijačnik z mehkim oprijemom Brüder Mannesmann **M17450**

Kataloška št.: **81 15 26**


## KAZALO

<b>1. VARNOSTNI NAPOTKI .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SESTAVNI DELI NAPRAVE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. TEHNIČNI PODATKI .....</b>	<b>3</b>
<b>4. PRED PRVO UPORABO .....</b>	<b>3</b>
<b>5. NAMESTITEV NASTAVKOV .....</b>	<b>4</b>
<b>6. DELOVANJE .....</b>	<b>4</b>
<b>7. PRILAGODITEV NAVORA .....</b>	<b>4</b>
<b>8. OBLIKA VIJAČNIKA .....</b>	<b>4</b>
<b>9. KONTAKT .....</b>	<b>4</b>
<b>10. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE .....</b>	<b>4</b>
<b>GARANCIJSKI LIST .....</b>	<b>5</b>

## 1. VARNOSTNI NAPOTKI

1. Za napajanje vijačnika uporabljajte izključno le priloženi napajalnik.
2. Napajalnik je namenjen izključno za uporabo v prostoru in ga ni dovoljeno izpostavljati dežju ali vlagi.
3. Odslužene naprave ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke ampak jih odvrzite skladno zakonskim predpisom.

## 2. SESTAVNI DELI NAPRAVE

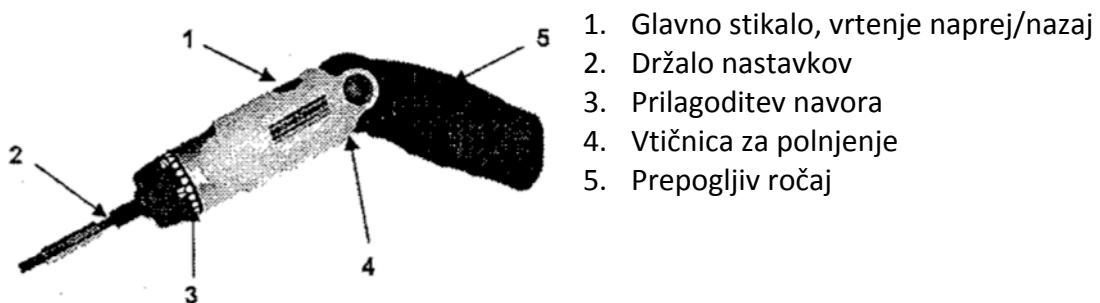

## 3. TEHNIČNI PODATKI

### Brezžični vrtalnik:

Napetost	NiCD akumulator, 4,8V, 1000 mAh
Območj števila vrtljajev	150 min <sup>-1</sup>
Adapter za nastavke	¼"-6mm
Največji navor	2,5 Nm
Čas polnjenja	5-7 ur
Stopnja zvočnega tlaka (LPA)	<75 dB (A)
Vibracije	<2,5 m/s <sup>2</sup>

### Napajalnik:

Vhod	230 V~ / 50 Hz
Izhod	6 V / 300 mA

## 4. PRED PRVO UPORABO

- Ročaj brezžičnega vijačnika prestavite v raven položaj, da se pokaže vtičnica za polnjenje.
- Vtikač napajalnika vstavite v vtičnico za polnjenje na vrtalniku.
- Napajalnik vstavite v 230 V~ / 50 Hz električno vtičnico.
- Čas polnjenja je med 5 in 7 ur.
- Da ne poškodujete akumulatorske baterije, naprave nikoli ne polnite dlje kot je najdaljši čas polnjenja. Napajalnik iztaknite iz 230 V električne vtičnice in iz naprave.

## **5. NAMESTITEV NASTAVKOV**

- Magnetni nosilec nastavkov namestite v držalo nastavkov.
- V nosilec vstavite ustrezni nastavek ali adapter za nastavke.
- Kadar uporabljate nastavke dolžine 50 mm, jih lahko vstavite neposredno v nosilec nastavkov brezžičnega vijačnika.

## **6. DELOVANJE**

- Glavno stikalo premaknite v levo ali v desno in na ta način izberite vrtenje NAPREJ ali NAZAJ. Puščica na stikalu označuje smer vrtenja vijaka.
- Če stikalo pritisnete navzdol, vijačnik začne delovati v izbrani smeri.
- Tako ko stikalo izpustite, se motor vijačnika izklopi.

## **7. PRILAGODITEV NAVORA**

Z obračanjem črnega obročka (3), lahko navor nastavite v različne položaje med "1" in "23". Pri tem bodite pozorni na majno puščico na sprednji strani ohišja. Položaj "1" predstavlja minimalen navor (0,3 Nm), položaj "23" pa največji navor (2,5 Nm).

## **8. OBLIKA VIJAČNIKA**

Glede na zahteve prostora, kjer vijačnik uporabljate, lahko z enostavnim upogibom ročaj brezžičnega vijačnika prilagodite iz ravnega v prepognjen položaj.

## **9. KONTAKT**

Če imate dodatna vprašanja, smo za vas dosegljivi na:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH

Servisna služba

Lempstrasse 24

42859 Remscheid – Nemčija

telefon +49 (0) 2191 / 37 14 71

fax +49 (0) 2191 / 38 64 77

## **10. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE**

Ko naprava ni več uporabna, upoštevajte škodljive učinke njenega odstranjevanja na okolje. Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke, ampak jih je potrebno odstraniti skladno z zakonskimi predpisi. Za dodatne informacije se obrnite na ustrezne inštitucije v vaši občini.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **40-delni akumulatorski palični vijačnik z mehkim oprijemom Brüder Mannesmann M17450**  
Kat. št.: **81 15 26**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**