



ZRAČNO DVIGALO ZA VOZILO

Št. artikla: 828852

VARNOSTNA OPOZORILA

1. To zračno dvigalo za vozilo ima nosilnost maksimalno 3 ton. Z njim ne dvigujte težjih vozil – nevarnost nesreč!
2. Bodite pozorni, da blokirate ne-dvignjena kolesa, da se tako vozilo ne more premakniti (parkirna zavora, ročna zavora – pogledjte v dokumentacijo vašega vozila).
3. Ne dotikajte se delov izpušne cevi – nevarnost opeklin! Bodite pozorni pri nastavitvi napajalnika čez zadnji del izpušne cevi – ne dotikajte se delov izpuha!
Pozor: zračno dvigalo in zaščitni podstavki se ne smejo dotikati delov izpušne cevi.
4. To zračno dvigalo se ne sme uporabiti kot dvigalo za popravila ali pregled vozila in podobno – nevarnost nesreč!
Ne ležite pod dvignjenim vozilom!
5. Plin izpustite iz balona tako, da ga da vi in ostale osebe ne vdihavate – nevarnost zastrupitve!
6. Zračnega dvigala za vozilo ne uporabljajte v zaprtih prostorih – nevarnost zastrupitve!
7. Pri uporabi zračnega dvigala pazite, da v bližini vozila ni drugih oseb.
8. Uporabite priložene zaščitne podstavke, da preprečite poškodovanja zračnega dvigala z ostrimi in koničastimi stvarmi na tleh ali na vozilu. Nevarnost nesreč ob puku balona!
9. Ne uporabljajte zračnega dvigala na vozilih z dvojno izpušno cevjo, z dvocevnim izpuhom. To lahko poškoduje izpuh.
10. Zračno dvigalo uporabljajte le na enocevnih izpuhih s premerom do 65 mm. Lahko ga uporabljate tudi na ovalnih izpušnih ceveh, če se gumijasti konec lahko pritrdi nanje, na primer na ovalne cevi 30 x 60 mm.


PRIPRAVA NA DVIG VAŠEGA VOZILA

1. Vzemite zračno dvigalo iz torbe in ga najprej razvijte. Namestite enega od zaščitnih podstavkov neposredno na tla, kjer bo vozilo dvignjeno. Razgrnite še ne napihnjeno zračno dvigalo pod vozilo na zaščitni podstavek. Drugi zaščitni podstavek namestite na zračno dvigalo, da ga ne bi ostri predmeti na spodnji strani vozila poškodovali ali preluknjali.
Bodite pozorni, da blokirate ne-dvignjena kolesa, da se tako vozilo ne more premakniti (parkirna zavora, ročna zavora – pogledjte v dokumentacijo vašega vozila).
2. Povežite napajalno cev v za to primerni priključek na zračnem dvigalu in jo pritrdite z zasukom v smeri urinega kazalca.
3. Namestite črn gumijasti lijak čez izpušno cev vozila.
4. Vžgite motor vozila in ga pustite v prostem teku. Izpušni plin bo napihnil zračno dvigalo in dvignil vozilo.
Pozor: da se izognete eksploziji, zračno dvigalo ne napihnite do polne kapacitete. Najbolje ga je napihni le 80 %.
5. Ko dosežete zeleno višino vozila (obe kolesi nimata stika s tlemi), odstranite gumijasti lijak z izpušne cevi. Protipovratni ventil v zračnem dvigalu prepreči izpuščanje zraka iz dvigala oz. spuščanje.
6. Za izpust zraka iz zračnega dvigala po končanem delu enostavno obrnite napajalno cev z zasukom v nasprotni smeri urinega kazalca v priključku na zračnem dvigalu in tako uravnavajte izpust zraka. Ne zrahljajte napajalne cevi povsem, dokler iz dvigala ne izpustite vsega zraka in je vozilo popolnoma spuščeno na tla. Ob hitrem spuščanju zračnega dvigala obstaja nevarnost nesreče!


PREMIK VOZILA

Pri vožnji izven cest (off-road) se lahko zgodi, da vozilo obtiči v blatu ali snegu. Z zračnim dvigalom lahko vozilo premaknete na stran ali naprej in nazaj.



1. Za premik vozila na levo stran, blokirajte levo sprednje kolo, in če je mogoče tudi desno sprednje kolo, kot je prikazano na sliki. Namestite zračno dvigalo pod levo stran zadnjega dela vozila in ga napihnite. Vozilo se bo avtomatsko premaknilo na levo stran.

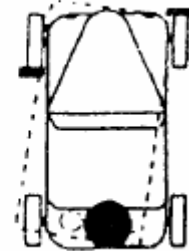

2. Za premik vozila na desno stran naredite kot je opisano zgoraj (glej točko 1.), toda zračno dvigalo namestite pod desno stran zadnjega dela vozila.

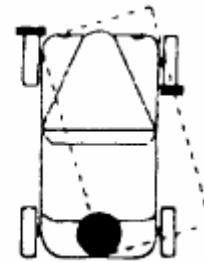

 3. Za premik vozila naprej ali nazaj namestite zračno dvigalo na sredino zadnjega dela vozila (za premik vozila naprej) ali sprednjega dela vozila (za premik vozila nazaj). Ne blokirajte koles in napihnite zračno dvigalo.

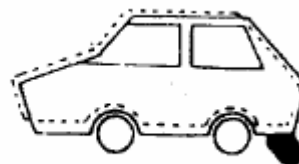

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05