




NAVODILA ZA UPORABO
Weller Ročni spajkalnik 200 WSI-251 SI-
251 230 V/AC Moč 200W Temperatura
(maks.) 520 °C

Kataloška št.: 83 00 97

Kazalo

1. Opis za SI 15, SI 25, SI 40, SI 75, SI 100, SI 120, SI 175, SI 251	2
1. 1 Tehnične značilnosti	3
2. Delovanje	3
2. 2 Navodila za upogibanje	3
3. Navodila za uporabo	3
4. Varnostna opozorila	3
5. Varnostna opozorila – orodja za spajkanje	4
Garancijski list	5

1. Opis za SI 15, SI 25, SI 40, SI 75, SI 100, SI 120, SI 175, SI 251

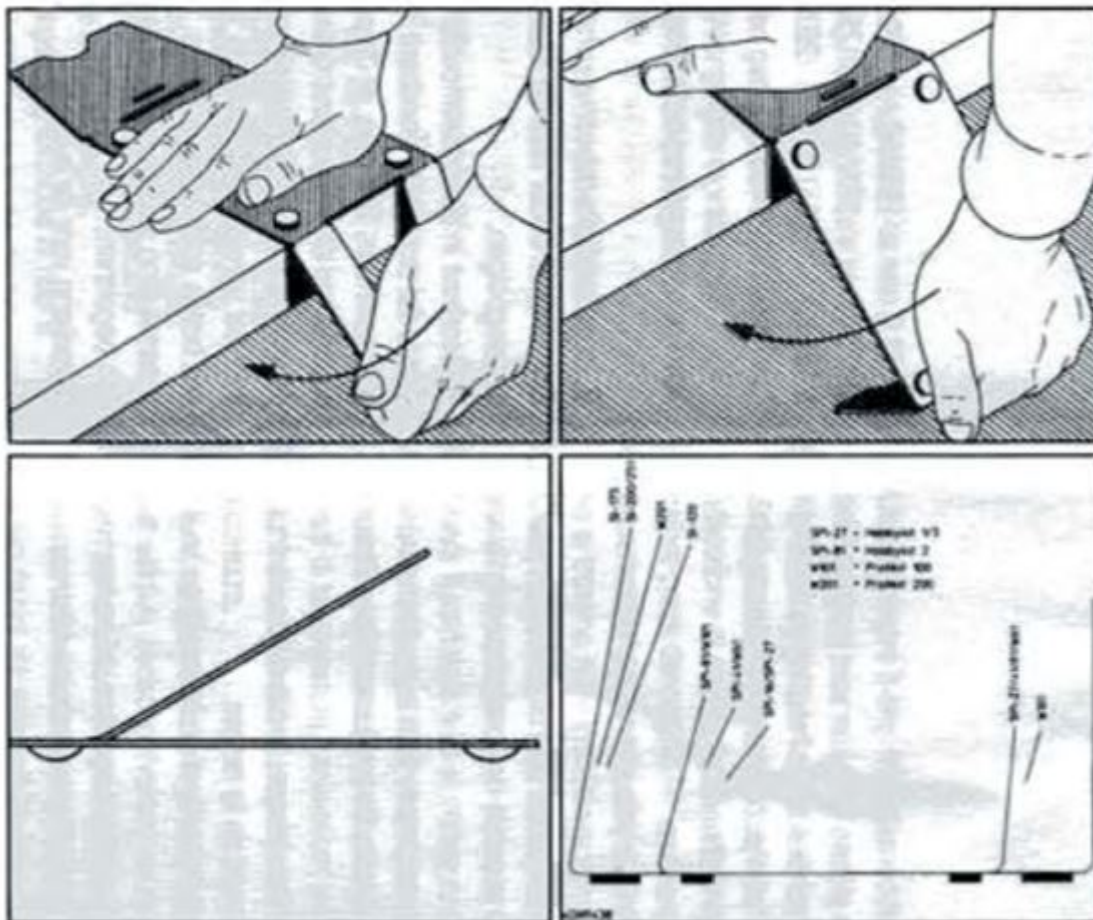

Izdelali smo Weller SI linijo ročnih spajkalnikov, ki so ustrezni za natančno spajkanje profesionalno usmerjenih hobi navdušencev. To spajkalno orodje je primerno za spajkanje na visokem profesionalnem nivoju. Spajkalnik je robusten, ekonomičen in vsestranski, kar ga naredi nadvse primerne za spajkanje ljubiteljske elektronike in popravila elektronskih naprav.

Spajkalniki v SI liniji so primerni za direktno povezavo na električno napetost in imajo trden grelec in veliko izbiro spajkalnih konic. Ustrezen obseg moči 15, 25, 40, 75, 100, 120 in 200 Wattov ustreza širokim zahtevam različnih nalog spajkanja.

1. 1 Tehnične značilnosti

	Napetost*	Moč	Razred zaščite
SI 15 C	230 V AC	15 W	I
SI 25 C	230 V AC	25 W	I
SI 40 C	230 V AC	40 W	I
SI 75 C	230 V AC	75 W	I
SI 100 C	230 V AC	100 W	I
SI 120 C	230 V AC	120 W	I
SI 175 C	230 V AC	175 W	I
SI 251 C	230 V AC	200 W	I

*Na voljo tudi za 120 V.

Tabela: Razpon razpoložljivih konic za SI 15 do SI 251.

2. Delovanje

Nagnite ročni spajkalnik v skladu z navodili. Namestite spajkalo v držalo. Prepričajte se, da v bližini spajkalnika ni gorljivih predmetov. Preverite, da se električna napetost na vtičnici ujema z nominalno električno spajkalnika. Vstavite vtič spajkalnika v električno vtičnico. Po preteku predpisanega časa segrevanja, zmočite spajkalo konico z lotom.

2. 2 Navodila za upogibanje

Prikaz za SI 15-100: Naprava za upogibanje SI 15-100
Zvijte in odprite notranji del držala za spajkalnik za približno 60°

Prikaz za SI 120-251: Naprava za upogibanje SI 120-251

3. Navodila za uporabo

- 1) Prepričajte se da je delovno okolje čisto
- 2) Spajkalna konica mora biti pred uporabo dobro zaprta, če dobro ravnate in primerno hranite spajkalnik, lahko zagotovite boljšo kvaliteto spajkanja.
- 3) Ogrejte izdelek in ne materiala za spajkanje. Po nanosu materiala za spajkanje, podrite konico spajkalnika na ogretem izdelku, dokler material za spajkanje teče v mesto spajkanja.
- 4) Pustite da se material za spajkanje nemoteno ohladi, po tem ko končate s spajkanjem.
- 5) Za delo vedno uporabite konico z večjo površino.
- 6) Uporabite ustrezen material za spajkanje, če ste v dvomih se posvetujte s proizvajalcem materiala za spajkanje.
- 7) Da preprečite zatrditev konice spajkalnika vedno zrahljajte ohlajeno konico pred shranjevanjem.
- 8) Spajkalnik odložite na stojalo med tem ko ga ne uporabljate.
- 9) Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo proizvajalec ali njegov zastopnik, tako se izognete nevarnosti.

4. Varnostna opozorila

Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za drugačno uporabo, kot je zapisana v navodilih za uporabo ali za nepooblaščen spremembe.

Pozorno preberite navodila za uporabo in opozorila, ter jih imejte na vidnem mestu, v bližini spajkalnika. Neupoštevanje teh opozoril lahko vodi v nesreče, poškodbe in lahko škoduje vašemu zdravju.

WELLER SI spajkalniki so izdelani v skladu z deklaracijo EC Conformity Declaration z ozirom na osnovne varnostne zahteve specifikacij 89/336/EWG, 73/23/EWG in 89/392/EWG.

5. Varnostna opozorila – orodja za spajkanje

- 1) Vedno uporabite originalno stojalo, kadar spajkalnik ni v uporabi.
- 2) Ne uporabljajte spajkalnika v mokrih in vlažnih pogojih.
- 3) Vedno spajkajte na negorljivih površinah in bodite pozorni na materiale okoli spajkalnika, ker vročina lahko povzroči škodo.
- 4) Poskrbite da nadzirate otroke, ki so v bližini spajkalnega orodja.
- 5) Kadar spajkalnik ni v uporabi ga shranite na suho in varno mesto.
- 6) Uporabljajte spajkalnik samo na prepisani napetosti.
- 7) Izberite in uporabite najbolj primerno spajkalno orodje za vaš izdelek. Izbira naj temelji na temperaturi, velikosti in moči.
- 8) Vedno nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.
- 9) Spajkanje in dim ob spajkanju sta lahko nevarna, zato poskrbite za dobro zračenje med spajkanjem.
- 10) Spajkalnik je bil izdelan po najvišjih standardih, ne držite ga za polnilni kabel in ga ne uporabljajte za namene za katere ni bil izdelan. Zaščitite kabel pred vročino in ostrimi robovi. Ne uporabljajte kabla za odstranitev vtiča iz vtičnice.
- 11) Spajkalna konica naj bo vedno čista, saj s tem zagotovite kvalitetno spajkanje. Konice menjajte samo, ko se spajkalnik ohladi.
- 12) Vedno se prepričajte da je spajkalnik priključen na ozemljitev, po navadi je to že zagotovljeno s priključitvijo na vtičnico. Neupoštevanje tega je lahko nevarno.
- 13) Če spajkalnik potrebuje popravilo, ga vrnite podjetju COOPERTOOLS ali pooblaščenemu prodajalcu, za popravilo ali zamenjavo.
- 14) Ne spajkajte naprav, ki so priključene na elektriko.

Cooper Tools GmbH,
Carl-Benz Straße 2, D-74354 Besigheim
Postfach 1351, D74351 Besigheim
Tel.: 07143/580-0
Faks.: 071143/580-108

The logo for Cooper Weller features a stylized black triangle above the word "COOPER" in a bold, sans-serif font. Below "COOPER" is the word "Weller" in a similar font, with the first letter "W" being significantly larger and more prominent than the others.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Weller Ročni spajkalnik 200 WSI-251 SI-251 230 V/AC Moč 200W Temperatura (maks.) 520 °C

Kat. št.: 83 00 97

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.