



**Ampermeter za vozila  
842052**

## 1. Nameščanje

### A. Namestitev s čelno ploščo

1. Določite lokacijo namestitve
2. Uporabite ploščo kot šablono in določite mesto vijakov
3. Izvrtajte majhne luknje za vijake
4. Privijačite ploščo z priloženimi vijaki




### B. Montaža v armaturno ploščo


1. Uporabite šablono za luknjo, izrežite 3,81cm, 5,08cm ali 6,67cm luknjo po potrebi skozi armaturno ploščo
2. Z uporabo ustrezne pile odbrusite ostre robove

### C. Montaža merilnika v čelno ploščo ali armaturo

1. Vstavite merilnik
2. Merilnik vstavite v čelno ploščo pri tem bodite pozorni na to, da je pravilno obrnjen
3. Merilnik z vijačenjem v smeri urinega kazalca pritrdite

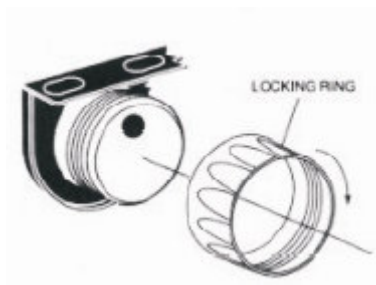

## 2. Priklop in montaža osvetlitve

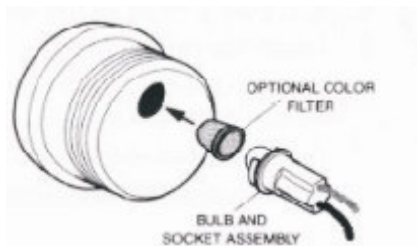

**POZOR:** Odvisno od modela se lahko osvetlitev menja RDEČA, ZELENA sli MODRA .

1. Vstavite žarnico v podnožje na zadnji strani merilnika in jo obrnite tako da se bo zaskočila
2. RDEČ in BEL vodnik povežite na notranjo razsvetljavo vozila in zatemnilnik .
3. ČRN vodnik povežite na maso vodnik.
4. Vse povezave ustrezno izolirajte

#### 4. Povezava ampermetra


**Prepričajte se, da polnjenje vašega vozila ne prekoračuje mejne vrednosti na ampermetru !**

1. Določite kje bodo potekali vodniki ampermetra. Uporabite obstoječe prehode za polaganje vodnikov. Uporabite ustrezna tesnila, izolacijske material in priključke za priključitev in polaganje vodnikov.
2. Stisnite ali zlotajte priključke(niso v kompletu) na vodnike. Vodnike pritrdite na ampermeter z uporabo podložk in matic.
3. Vodnike potegnite skozi požarno steno preko ustreznega tesnila.
4. Povežite napeljavo ampermetra na polnilni sistem :


**A.** Za magnetni starter sistem (FORD/Chrysler), glejte shemo A. Ostranite matico in podložko z elektromagnetnega stikala šarterja baterije »A«.

Odstranite vse vodnike z izjemo tiste ki vodi na akumulator. Priklopite »+« vodnik ampermetra na priključek »A«, in ponovno namestite podložko in matico. Priklopite »-« vodnik ampermetra na priključke ki ste jih odstranili z elektromagneta šarterja.

**POZOR : VODNIKA (-) NE VEŽITE DIRKETNO NA MASO !**

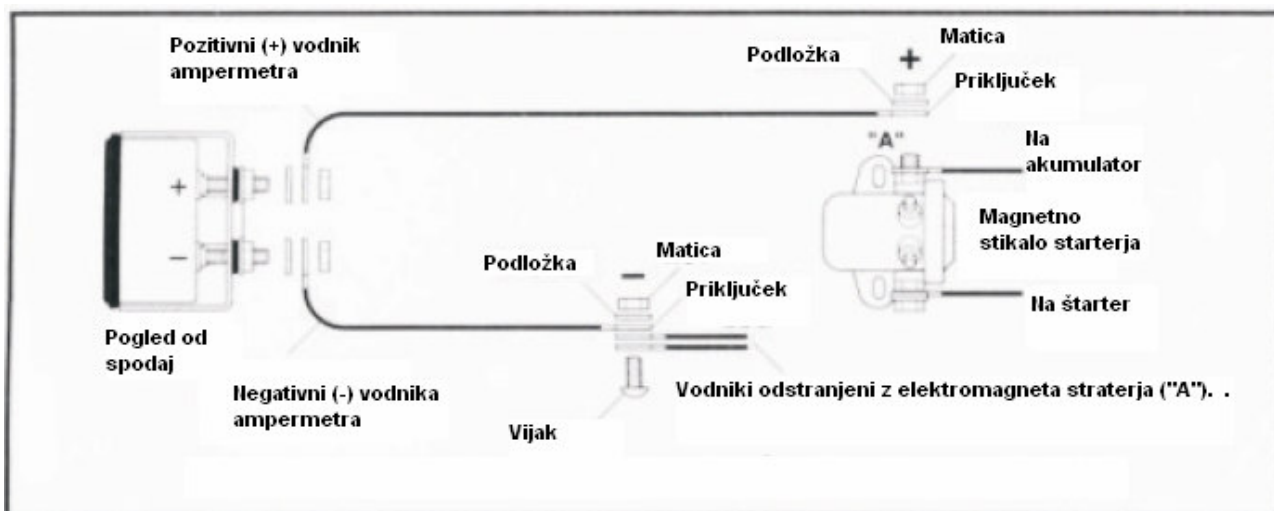


**B.** Za sistem napetostnega regulatorja (GM/Chrysler) glejte shemo B. Vežite pozitiven (+) in negativen (-) vodnik ampermetra med pozitiven vodnik in pozitiven priključek nametostnega regulatorja.

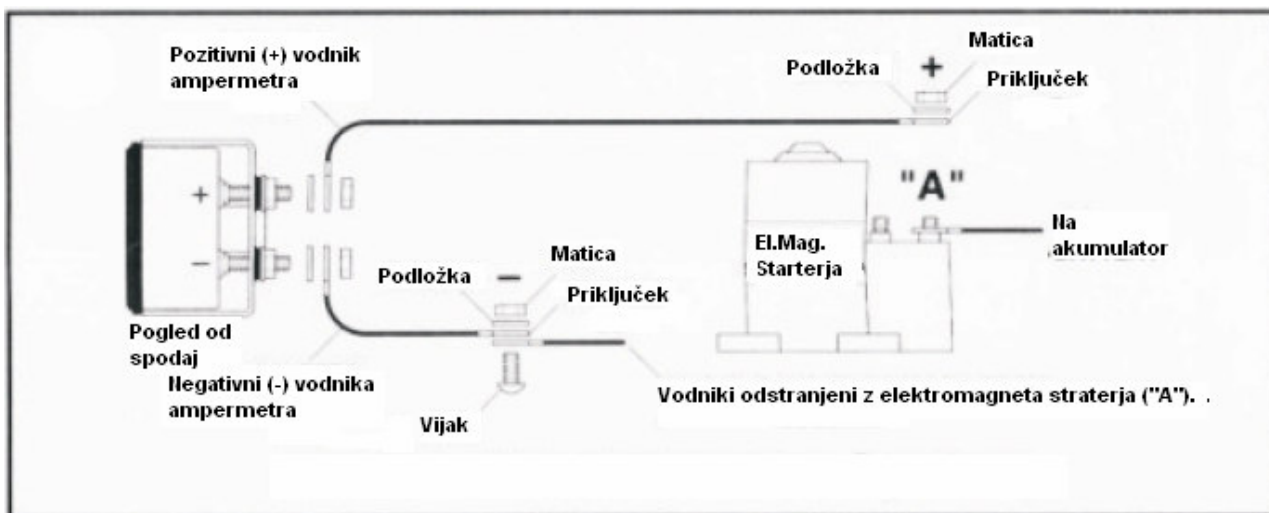

C.Za večino sistemov glejte diagram C (GM/AMC). Odstranite matico in podložko priključkov »A« akumulatorja el.mag. starterja . Priključite pozitiven priključek (+) ampermetra na priključek »A« el.mag. starterja in ponovno namestite podložko in matico. Priključite negativen (-) priključek ampermetra na vodnike odstranjene z priključka »A« z uporabo vujaka, podložke in matice (ni v kompletu).

-Vse priključke dobro izolirajte !!!

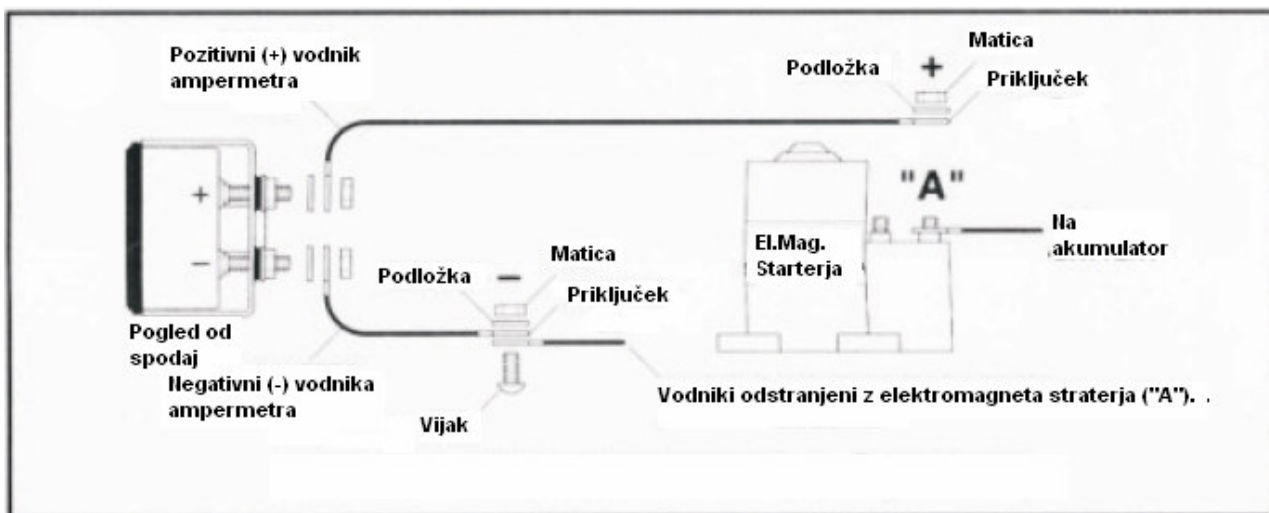

5. Ponovno namestite negativni priključek akumulatorja (-). Vklonite luči na vozilu. Ampermeter mora kazati »-«. Če ampermeter kaže nasprotno obrnite + in – priključek. Če ampermeter ne kaže ničesar preverite povezave.

**POZOR :** Če se sheme ne skladajo z vašim vozilo se posvetujte s strokovnjako oz. pošičite pomoč strokovnega monterja !

## KAKO ZAVREČI NAPRAVO?

### KAKO ZAVREČI ODSLUŽENO ELEKTRIČNO ALI ELEKTRONSKO OPREMO?



Da bi preprečili negativne vplive na okolje in na zdravje ljudi ter da bi razumno koristili naravne vire, morate odslužen izdelek zavreči v skladu s predpisi. (Za podrobnejše informacije se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na proizvajalca.)

Simbol prečrtanega zaboja označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki, pač pa ga je treba zavreči ločeno.

#### **Garancijska Izjava:**

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05