



GIGASET DA210 ŽIČEN ANALOGNI TELEFON

Št. izdelka: 923708


KRATEK PREGLED



prikaz klica

utripa pri dohodnem klicu

- 1 Tipka za hitro izbiro
- 2 Tipka za izklop zvoka z LED
LED utripa, ko je mikrofonski izklopljen.
- 3 Tipka za hranjenje
- 4 Tipka za ponovno klicanje (izbiro) / premor
- 5 Tipka za poizvedbo
- 6 Tipka za nastavitev glasnosti slušalke
- 7 Stikalo za preklop med tonsko in pulzno izbiro

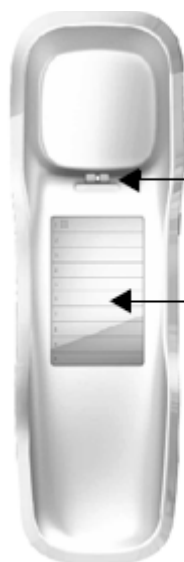

reža za namestitev varovala slušalke pri montaži na steno

listek za zapis telefonskih števil hitrih tipk

PRIKLJUČITEV TELEFONA




- ▶ Vaš telefon povežite z vašim telefonskim priključkom. Za to uporabite dobavljen telefonski kabel in eventualno priložen telefonski adapter.
- ▶ Valovit konec kabla vtaknite v slušalko (1).

1 Kabel napeljite skozi kabelski kanal: pri namizni uporabi navzgor (2), pri stenski montaži navzdol (3).

Stenska montaža

- ▶ V steno izvrtajte dve luknji v navpični oddaljenosti 85 mm in pritrdite dva vijaka.
- ▶ Z izvijačem odstranite varovalo slušalke (4) in ga potisnite v ohišje slušalke.
- ▶ Telefon obesite na vijaka, ki nista privita do konca.

Pozor: Varovalo nujno vstavite v ležišče s poševnim delom navzven, ker bo drugače slušalka padla.

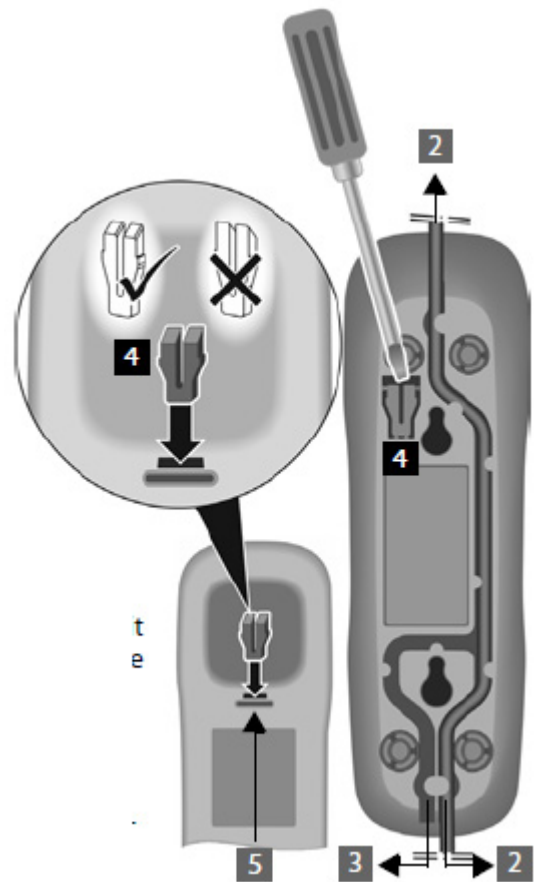

VARNOSTNI NAPOTKI

Pri postavitvi, priključitvi in upravljanju telefona nujno upoštevajte sledeče varnostne napotke:

- ◆ Uporabite samo dobavljen vtič in kabel!
- ◆ Kabel priključite samo na za to namenjen priključek.
- ◆ Priključite samo dopustno opremo.
- ◆ Kabel priključite tako, da je varen pred poškodbami.
- ◆ Napravo postavite na podlago, ki ne drsi.
- ◆ Za vašo varnost in zaščito telefona ne smete uporabiti v kopalnici. Telefon ni zaščiten pred škropljenjem.
- ◆ Vaš telefon zaščitite pred mokroto, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.
- ◆ Kontaktov priključkov se ne dotikajte z koničastimi in kovinskimi predmeti.
- ◆ Telefon ne nosite za kabel.
- ◆ Vaš telefon dajte tretjim samo skupaj z navodili.

ZAČETEK OBRATOVANJA TELEFONA

Priporočila za postavitev telefona:

- ◆ Telefona ne izpostavite sončnem sevanju ali drugim virom toplote.
- ◆ Obratovanje pri temperaturah med +5°C do +40°C.
- ◆ Telefon postavite najmanj en meter stran od radijskih naprav, kot so npr. brezžični telefoni ali televizorji. Drugače lahko to vpliva na telefonski pogovor.
- ◆ Telefona ne postavite v prašnih prostorih, ker to vpliva na življenjsko dobo telefona.
- ◆ Deli telefona (npr. noge naprave) lahko v stiku z lakiranimi površinami in polirnimi premazi pustijo sledi na pohištvu.

IZBIRANJE IN HRANJENJE TELEFONSKIH ŠTEVILK

 
Izbira telefonske številke



Dvignite slušalko, izberite telefonsko številko.

Ponovna izbira telefonske številke

Nazadnje izbrana telefonska številka bo samodejno izbrana.



Dvignite slušalko, pritisnite na tipko za ponovno izbiro.

Hitre številke

10 telefonskih številk lahko shranite kot številke hitre izbire na številčne tipke (0-9) (vsakokrat maksimalno 21 številke).

 
Shranitev telefonske številke



Pritisnite na tipko za hranjenje.



Pritisnite na tipko za hitro izbiro.



Določite številko za hitro izbiro.



Vnesite telefonsko številko za hitro izbiro.



Pritisnite na tipko za hranjenje.

Napotek: V načinu pomnilnika utripa LED na tipki za izklop zvoka.

Izbira številke hitre izbire





Dvignite slušalko, pritisnite na tipko za hitro izbiro.



 
 
Pritisnite na tipko za hitro izbiro


Napotki za hranjenje in brisanje tipk za hitro izbiro

Tipki  in  bosta shranjeni brez upoštevanja nastavljenega postopka izbire, vendar samo v postopku s tonsko izbiro.

Če je vnesena telefonska številka daljša od 21 števil, bo shranjena številka izbrisana.

Premori med izbiranjem

 
S tipko  lahko vnesete enega ali več premorov med izbiranjem (ne za prvo številko). Premori bodo preneseni v pomnilnik in so potrebni za določene naročniške centrale (npr. 0  2368).

- ◆ Premor izberite med prvimi 5 števkami:
Shranjena telefonska številka bo popolnoma izbrana, vključno z 2 sekundnim premoerom.
- ◆ Premor izberite po prvih 5 števkih:
Del telefonske številke, ki je shranjen po premoru, bo izbran šele po pritisk na tipko .

NASTAVITVE TELEFONA

Nastavitev glasnosti slušalke

 
Glasnost slušalke je nastavljiva v 2 stopnjah.

 Pritisnite na tipko za glasnost.

Po naslednjem dvigu slušalke spet velja prvotna glasnost.

Izklop zvoka


 
Mikrofon telefona lahko med pogovorom izklopite.

 Pritisnite na tipko za izklop zvoka.


 
Za ponovni vklop mikrofona pritisnite ponovno na tipko za izklop zvoka ali vsako drugo tipko. Dokler je mikrofon izklopljen, utripa LED na tipki.


Nastavitev tona zvonjenja

Melodijo in glasnost tona zvonjenja lahko nastavite v 9 stopnjah (tovarniška nastavitev: stopnja 6) ali pa ton zvonjenja izklopite.

  Dvignite slušalko, pritisnite na tipko za hitro izbiro.

 Pritisnite na tipko z lojtro.

 
 ...  Pritisnite na eno izmed tipk za hitro izbiro.
(0: ton zvonjenja je izklopljen do naslednjega dviga slušalke).

 Pritisnite na tipko za hranjenje.

Napotek: V načinu pomnilnika utripa LED na tipki za izklop zvoka.

OBRATOVANJE ZA ZASEBNI TELEFONSKI CENTRALI

Posebne funkcije / tipka R

Med zunanjim pogovorom lahko izvede poizvedbo ali pa pogovor posredujete dalje. Za to pritisnite na tipko . Nadaljnje upravljanje je odvisno od vaše telefonske centrale. Za uporabo tipke za poizvedbo mora biti Flash čas (čas prekinitve) nastavljen ustrezno za vašo telefonsko centralo. Za to preberite navodila vaše telefonske centrale.

Spreminjanje načina izbiranja / Flash časa

 
Telefon podpira naslednje načine izbiranja:

T1: Tonski način izbiranja, Flash čas 100 ms

T2: Tonski način izbiranja, Flash čas 280 / 600 ms (odvisno od vrste naprave)

P: Pulzni način izbiranja

Odvisno od vaše telefonske centrale morate eventualno spremeniti način izbiranja ali Flash čas vašega telefona.



Za to uporabite drsnik pod tipkovnico.

Začasni preklap iz pulznega načina izbiranja v tonski način izbiranja

Za uporabo funkcij, ki zahtevajo tonski način izbire (npr. daljinsko upravljanje telefonskega odzivnika), lahko telefon za trajanje pogovora nastavite na tonski način izbiranja brez, da bi spremenili pozicijo stikala.

Po tem, ko je povezava vzpostavljena:



Pritisnite na tipko z zvezdico.

Po prekinitvi povezave po način izbire nastavljen nazaj na pulzni način izbiranja.

TELEFONIRANJE PREKO JAVNIH TELEFONSKIH CENTRAL

Javne telefonske centrale vam omogočajo – v nekaterih primerih samo po naročilu / povpraševanju – vrsto koristnih dodatnih storitev (npr. preusmeritev klicev, povratni klic, če je zasedeno, konferenco treh udeležencev itd.). Storitve prikličete z določenimi kombinacijami tipk, ki vam jih posreduje vaš ponudnik omrežja.

Celotne kombinacije tipk, vključno z ciljno klicno številko stalne preusmeritve klicev lahko kot normalno telefonsko številko shranite na vaše tipke za hitro izbiro.

Tipka za poizvedbo

Na javnih telefonskih centralah je tipka za poizvedbo R potrebna za uporabo različnih dodatnih storitev; npr. za „Povratni klic, če je zasedeno“.

Eventualno morate Flash čas vašega telefona prilagoditi na zahteve javne telefonske centrale. Za to uporabite drsnik pod tipkovnico.

DODATEK

Čiščenje

Napravo obrišite z vlažno ali antistatično krpo. Ne uporabite čistil in krpe z mikrovlakni. Nikoli ne uporabite suhe krpe. Obstaja nevarnost statične naelektritve.

Kontakt s tekočino

Če je naprava prišla v stik s tekočino:

- 1 Pustite, da tekočina odteče iz naprave.
- 2 Vse dele dobro posušite. Napravo (s tipkovnico navzdol) najprej za najmanj 72 ur postavite na suho toplo mesto (ne: v mikrovalovno pečico, v pečico itd.).
- 3 Napravo vklopite šele, ko je popolnoma suha.

Po popolni izsušitvi je v večini primerih možna ponovna uporaba naprave.

V redkih primerih lahko stik telefona z kemično substanco povzroči spremembo površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so tržišču, nismo mogli preveriti odpornosti na vse substance.

Vprašanja in odgovori

Vi dvignete slušalko, vendar pa ne slišite tona izbire: Je priključni kabel na telefonu in na telefonskem priključku pravilno priključen?

Vi slišite ton izbire, vendar pa telefon ne kliče: Priključek je v redu. Je način izbire pravilno nastavljen?

Vaš sogovornik vas ne sliši: Je pritisnjena tipka za izklop zvoka (mikrofona)?

Med pogovorom slišite redne zvoke pulza: Povezava sprejema tarifne impulze iz telefonske centrale, ki jih telefon ne more interpretirati. Obrnite se na vašega operaterja.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **GIGASET DA210 ŽIČEN ANALOGNI TELEFON**
Kat. št.: **923708**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpoljenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpoljenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.