




KOMPLET RADIJSKIH POSTAJ STABO FREECOMM 150

Št. izdelka: 930375

KAZALO


1	UPRAVLJALNI ELEMENTI IN PRIKLJUČKI	3
2	PRIKAZ NA ZASLONU	4
3	PREDPRIPRAVE ZA OBRATOVANJE	4
3.1	Sponka za pas	4
3.2	Vstavitev / menjava baterij	5
3.3	Upravljanje baterij	5
4	FUNKCIJE	6
4.1	Vklop naprave	6
4.2	Izklop naprave	6
4.3	Nastavitev glasnosti	6
4.4	Samodejno aktiviranje vezja za varčevanje z baterijami	6
4.5	Samodejno izločevanje šumov	6
4.6	Izbira kanala	6
4.7	Visoka / nizka moč oddajanja	7
4.8	Funkcija nadzora	7
4.9	Oddajanje	7
4.10	Ton klica	7
4.11	Samodejno iskanje (Scan)	8
4.12	LED reflektor	8
5	OPOZORILNI NAPOTKI	8
6	NAPOTKI ZA VZDRŽEVANJE	8
7	POMEMBNI NAPOTKI	9
8	TABELA FREKVENC KANALOV	9
9	TEHNIČNI PODATKI	9

1 UPRAVLJALNI ELEMENTI IN PRIKLJUČKI

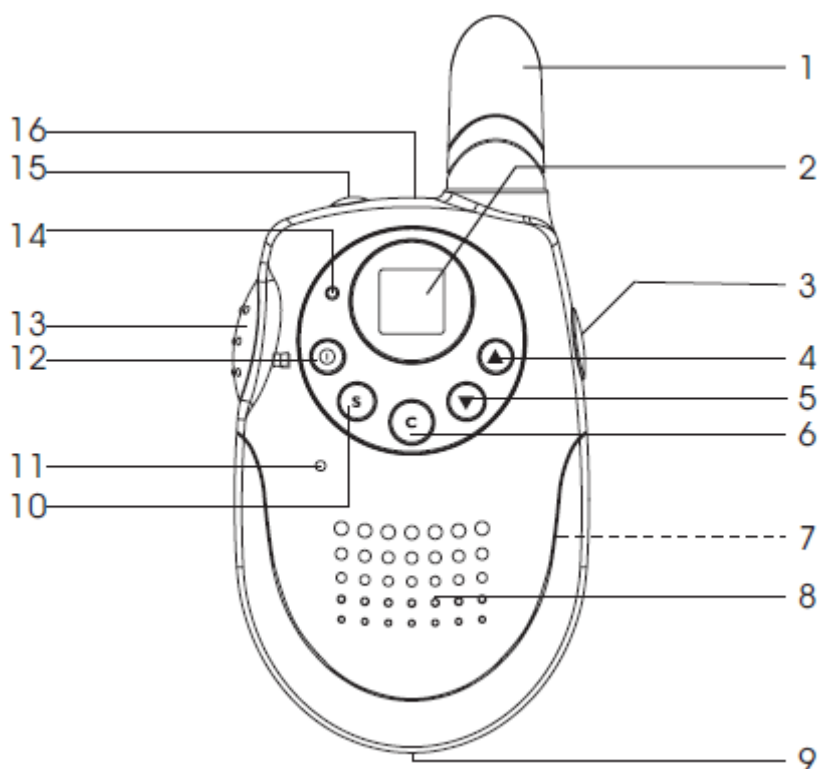

- 1 **Antena:** antena je tesno povezana z ohišjem in je nikoli ne poskusite odviti!
- 2 **LCD zaslona:** z zaslona lahko razberete vse funkcije vaše radijske postaje Freecom 150.
- 3 **Tipka LED reflektorja** ☀️: s pritiskom na to tipko bo vgrajena LED luč (reflektor) vklopljena in izklopljena.
- 4 **Tipka UP ▲:** s pritiskom povečate glasnost za en korak. Če boste tipko držali pritisnjeno za več kot 1,5 sekunde, bo glasnost hitreje povečana.
- 5 **Tipka DOWN ▼:** s pritiskom boste glasnost zmanjšali za en korak. Če boste tipko držali pritisnjeno za več kot 1,5 sekunde, bo glasnost hitreje zmanjšana.
- 6 **Tipka klica C:** s pritiskom na tipko klica bo oddan ton klica.
- 7 **Pokrov predala za baterije:** glejte vstavitev baterij.
- 8 **Zvočnik:** tukaj se nahaja kakovosten zvočnik za čisto predvajanje govora.
- 9 **Zapiralo pokrova predala za baterije:** glejte vstavitev baterij.
- 10 **Tipka SCAN S:** z to tipko bo iskanje začeto in ustavljeno.
- 11 **Mikrofon:** tukaj se za sprednjo zaslonko nahaja kakovosten mikrofon za čisto predvajanje govora.
- 12 **Tipka menija / vklop / izklop** ☐/⓪: za vklop držite tipko pritisnjeno za 1 sekundo, nato sledi kontrola zaslona in potrdi dvojni potrdilni ton. Za izklop držite tipko pritisnjeno za 1 sekundo, sledi potrdilni ton. Tipk služi tudi za menjavo v meni nastavitvev in za preklop k posameznim funkcijam.
- 13 **Tipka oddajanja PTT:** s pritiskom preklopite na oddajanje.
- 14 **LED oddajanja / sprejemanja:** pri oddajanju / sprejemu sveti rdeče. Pri opozorilu za prazno baterijo zasveti LED vsakih 15 sekund rdeče.
- 15 **LED reflektor:** modra LED.
- 16 **Sponka za pas:** z tem lahko radijsko postajo udobno namestite na pas, itd.

2 PRIKAZ NA ZASLONU

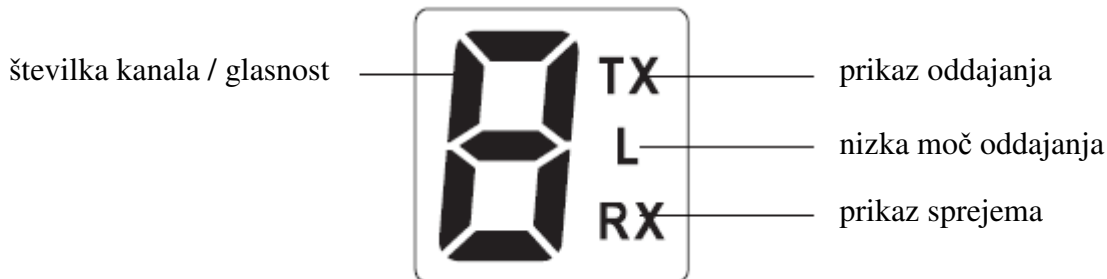

TX prikazuje, ko oddajate

RX prikazuje, ko vaša naprava sprejme signal

8 prikazuje nastavljeno številko kanala oziroma glasnost.

L nastavljena je nizka moč oddajanja.

3 PREDPRIPRAVE ZA OBRATOVANJE

Pred uporabo naprav preverite, če so le-te poškodovane. V tem primeru izdelka ne obratujte, temveč se takoj obrnite na vašega prodajalca.

3.1 Sponka za pas

Odstranitev sponke za pas


Zapah (zgoraj na sponki za pas) potisnite stran od ohišja in sponko za pas potisnite navzgor, da jo odstranite z radijske postaje (glejte slika 1).



Slika 1

Namestitev sponke za pas

Brazde na sponki za pas namestite na vodila zgoraj na ohišju in ga potisnite navzdol, dokler zapah ne zaskoči (glejte slika 2).

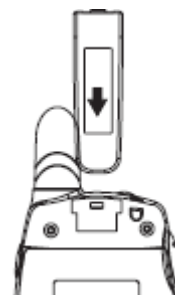

Slika 2

3.2 Vstavitev / menjava baterij



Slika 3

Za odpiranje pokrova predala za baterije sprostite zapah na zarezi v obliki kroga (glejte sliko 3) in odstranite pokrov predala za baterije.

Z upoštevanjem oznak + in – vstavite v predal za baterije tri 1,5V alkalne baterije tipa AAA (glejte sliko 4). Pokrov potisnite nazaj na ohišje in zaprite zapah.



Slika 4

3.3 Upravljanje baterij

Poraba toka radijske postaje Stabo Freecomm 150 je zelo nizka. Če signal ne bo sprejet, se aktivira elektronsko vezje za varčevanje z baterijami.

Opozorilo praznih baterij

Ko so baterije prazne se naprava oglasi z opozorilnim tonom, ki bo ponovljen vsakih 15 sekund. Sedaj zamenjajte baterije in pazite na to, da vedno zamenjate vse baterije.

Izrabljene baterije so posebni odpadki. Le-te ustrezno odstranite.

Varnostni napotek


Pri vstavitvi baterij / akumulatorjev pazite na pravilno polarnost (plus / minus). Drugače se lahko pojavijo škode na napravi ali vašega zdravja! Pri daljši ne uporabi naprav, odstranite baterije! Če uporabljate NiMH akumulatorje, morate le-te napolniti z zunanjim polnilnikom za akumulatorje.

4 FUNKCIJE

4.1 Vklop naprave

S pritiskom na tipko za vklop / izklop /⓪ lahko napravo vklopite. Z vklopom zazveni dvojni potrdilni ton in LED sveti za 0,5 sekunde.

4.2 Izklop naprave

S pritiskom na tipko za vklop / izklop /⓪ lahko napravo izklopite. Z izklopom zazveni preprost potrdilni ton in LED sveti za 0,5 sekunde.

4.3 Nastavitev glasnosti

S pritiskom na tipko UP ▲ (glasneje) ali DOWN ▼ (tišje) lahko glasnost spremenite v 8 stopnjah.

4.4 Samodejno aktiviranje vezja za varčevanje z baterijami

6 sekund po zadnji akciji se samodejno aktivira vezje za varčevanje z baterijami.

4.5 Samodejno izločevanje šumov


Vaša radijska postaja Stabo Freecomm 150 razpolaga s samodejnim izločanjem šumov. To preprečuje, da je pri prostih radijskih kanalih slišno nadležno šumenje. Računalniki, električne ali elektronske naprave lahko vendarle med drugim – in glede na oddaljenost – motijo izločevanje šumov tako, da slišite motnje.

Zaradi zelo občutljivega sprejemnika radijske postaje Stabo Freecomm 150 so takšni efekti motenj v neposredni bližini normalni in neizogibni. Pri takšnih motnjah spremenite razdaljo k viru motnje in napravo držite tako, da lahko antena prosto oddaja.

4.6 Izbira kanala

Z to funkcijo lahko izberete enega izmed osmih kanalov. Pri obeh radijskih postajah vedno nastavite isti kanal!


Izbira:

1. 1x na kratko pritisnite na tipko /⓪: številka kanala utripa.
2. Z tipko UP▲ ali DOWN▼ izberite kanal.
3. Z tipko PTT potrdite.


4.7 Visoka / nizka moč oddajanja

Možnost preklopa med visoko in nizko močjo oddajanja (varčuje z kapaciteto baterij oziroma po potrebi poveča moč oddajanja).

Preklop z visoke na nizko moč oddajanja

1. 2x na kratko pritisnite na tipko /ⓘ: »H« utripa.
2. Z tipko UP▲ ali DOWN▼ izberite »L«.
3. Potrdite z tipko PTT.
4. Na zaslonu je vidno »L«.


Preklop z nizke na visoko moč oddajanja

1. 2x na kratko pritisnite na tipko /ⓘ: »L« utripa.
2. Z tipko UP▲ ali DOWN▼ izberite »H«.
3. Potrdite z tipko PTT.
4. Na zaslonu je vidno »L«.

4.8 Funkcija nadzora

Z to funkcijo premostite izločevanje šumov in slišite lahko tudi šibke signale.


Premostitev samodejnega izločevanja šumov

1. 3x na kratko pritisnite na tipko , sedaj slišite šumenje.
2. S pritiskom na tipko PTT bo samodejno izločevanje šumov spet vklopljeno.

4.9 Oddajanje

Za oddajanje držite pritisnjeno tipko PTT, LED oddajanja sveti rdeče. V mikrofona govorite z približno 5-10 cm oddaljenosti z normalno glasnostjo. Za sprejem partnerjeve postaje spustite tipko PTT.

4.10 Ton klica

S pritiskom na tipko klica  bo oddan ton klica, ki ga zazna partnerjeva postaja. Ton klica slišite tudi preko lastnega zvočnika in LED oddajanja sveti.

4.11 Samodejno iskanje (Scan)

Samodejno iskanje je uporabljeno za hitro najdbo aktivnih kanalov. Samodejno iskanje samodejno preišče vseh 8 kanalov in se ustavi, kot prekorači signal prag izločevanja šumov. Po tem, ko je signal bil najden se iskanje ustavi in se ponovno nadaljuje, ko signal ni več prisoten.

Iskanje lahko tudi ročno ponovno zaženete s pritiskom na tipko UP ▲ ali DOWN ▼.


Vklop iskanja

1. Tipko SCAN **S** pritisnite za 1 sekundo.
2. Z tipko UP ▲ ali DOWN ▼ spremenite smer iskanja.

Izklop iskanja

1. Iskanje bo končano s pritiskom na tipko PTT ali SCAN.

4.12 LED reflektor

Z držanjem pritisnjene tipke  bo LED reflektor vklopljen. LED reflektor bo izklopljen s spustitvijo tipke. Ta funkcija je na voljo tudi takrat, ko je radijska postaja izklopljena.

5 OPOZORILNI NAPOTKI

Elektromagnetni valovi lahko povzročijo motnje in ogrožajo vaše zdravje! Ker npr. v zvezi z imunostjo na motnje srčnih spodbujevalnikov ne morejo biti narejene določene izjave, na splošno osebam s srčnim spodbujevalnikom odsvetujemo uporabo radijskih naprav! V bližini oseb s srčnim spodbujevalnikom naj ne bi potekalo oddajanje.

6 NAPOTKI ZA VZDRŽEVANJE

Vašo radijsko postajo zaščitite pred vlago, prahom, umazanijo in previsokimi temperaturami. Naprave poleti v nobenem primeru dlje časa ne izpostavljajte direktnemu sončnemu sevanju.

7 POMEMBNI NAPOTKI

Splošni napotki za uporabo radijskih postaj nejavnega mobilnega omrežja.

1. Prijava teh naprav ne terja stroškov.
2. Ročne radijske postaje v frekvenčnem območju 446,000 – 446,100 MHz so namenjene za prenos govora. Uporabite lahko izključno radijske postaje z vgrajenimi antenami.
3. Z uporabo frekvence druge telekomunikacijske naprave in druge radijske naprave ne smejo biti motene.
4. Povezave z drugimi radijskimi postajami, brezžičnimi omrežji ali javnimi telekomunikacijskimi niso dopustne.
5. Radijske postaje morajo ustrezati evropskem standardu ETS 300296.
6. Radijske postaje morajo izpolnjevati predpise EMVG, torej morajo imeti tudi CE oznako.
7. Poslušanje in snemanje sporočil, ki so namenjena za druge, ni dopustno. Vsebina takšnih sporočil ter dejstvo sprejema, tudi če je sprejem izveden neopazno, ne sme biti sporočena drugim.

8 TABELA FREKVENC KANALOV

Številka kanala	Frekvenca (v MHz)
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

9 TEHNIČNI PODATKI

Frekvenčno območje:	446.00625MHz do 446.09375MHz
Moč oddajanja:	<500mW
Obratovalna napetost:	tri 1,5V celice tipa AAA
Oddajanje:	približno 250mA
Sprejem:	približno 125mA (odvisno od glasnosti)
Način pripravljenosti:	varčevanje z baterijami približno 13mA
Mere:	54 x 116 x 27 mm, vključno z anteno
Teža:	104g z baterijami



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____

Kat. št.: _____

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.