



VODOTESNA AKCIJSKA KAMERA ALBRECHT MINI DV 100

Št. izdelka: 955057

KAZALO

1	UVOD.....	3
2	OBSEG DOBAVE.....	3
3	UPRAVLJALNI ELEMENTI IN FUNKCIJE.....	3
4	MONTAŽA.....	4
5	ZNAČILNOSTI OPREME.....	5
6	AKUMULATOR.....	6
7	PRIKLJUČITEV NA RAČUNALNIK.....	6
7.1	Sistemske predpostavke	6
7.2	Priključitev na osebni ali prenosni računalnik.....	6
8	NAPOTKI ZA UPRAVLJANJE	7
8.1	Vklop / snemanje	7
8.2	Končanje / shranitev snemanja in izklop	7
9	SPECIFIKACIJE	7
10	ODPRAVA MOTENJ	8
11	VARNOSTNI NAPOTKI.....	8

1 UVOD

DV 100 WP je kompaktna video kamera, ki je posebej primerna za snemanje video posnetkov na prostem. Zaradi svoje posebne praktičnosti in odpornosti na vodo je kamera idealen spremljevalec za plavanje, surfanje, plezanje, kolesarjenje in mnoge druge aktivnosti.

2 OBSEG DOBAVE

Vododržna mini video kamera



Navodila



USB kabel



Pas




Lepilni trakovi



O obroči



3 UPRAVLJALNI ELEMENTI IN FUNKCIJE

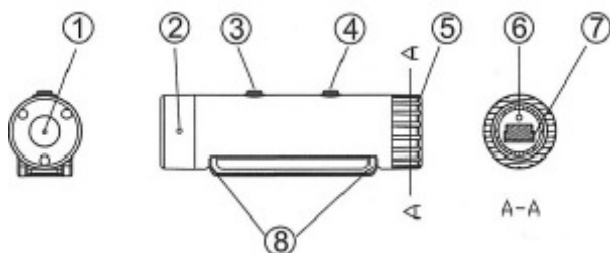

1 Mini kamera

2 LED prikaz

3 Stikalo za vklop in izklop

4 Tipka za povrnitev

5 Čep z navojem


6 Mikrofon

7 USB vhod


8 Ušesce za pas

4 MONTAŽA

1. Pred uporabo odvijte pokrov USB priključka in se prepričajte, da je vstavljeno vododržno tesnilo (glejte sliko).

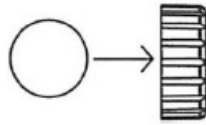

2. Pokrov USB priključka tesno privijte, dokler reža ni široka približno 0,3-0,4 mm.

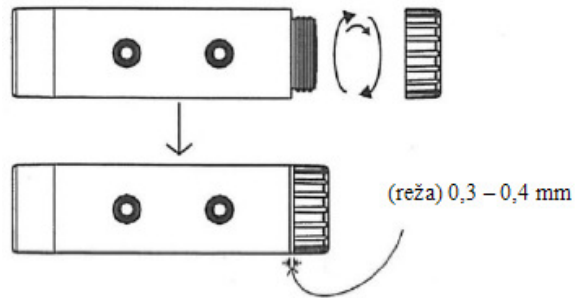


3. Nekaj primerov uporabe kamere.


- 1) S pasom




- 2) S plavalnimi očali

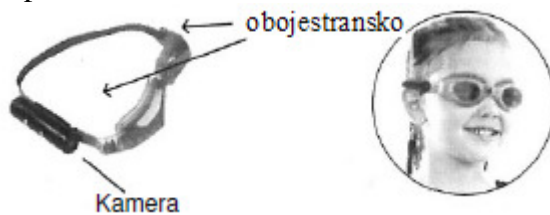


- 3) S smučarskimi očali

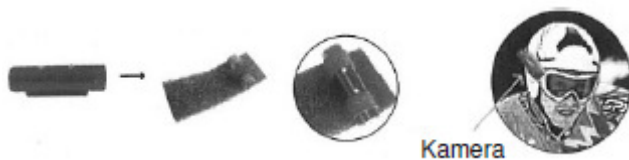

4) Z čelado

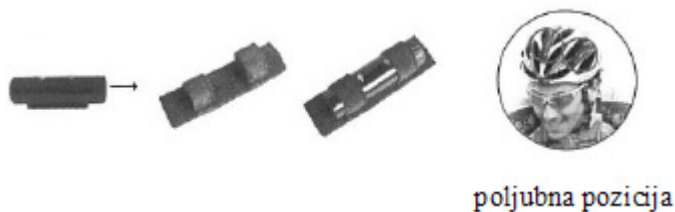


5) Z elastičnim pasom

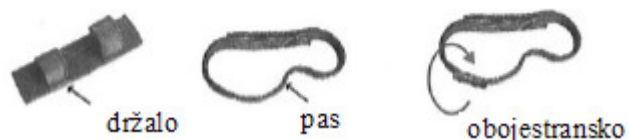


5 ZNAČILNOSTI OPREME

1. Vgrajen 4GB pomnilnik za 2 urno snemanje videa.
2. Verjetno najmanjši vodotesni video snemalnik (\varnothing 19 mm x D 68 mm).
3. Preprosta priključitev na osebni / prenosni računalnik brez gonilnikov.
4. Tanka in elegantna oblika.
5. Uporabniku prijazna uporaba tipk.
6. Dva načina snemanja:

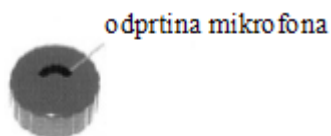

Ta pokrov uporabite za avdio in video na prostem. Ni primeren za plavanje in potapljanje!

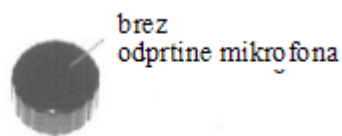

Samo ta pokrov vzdrži pod pritiskom 4 bare. To sicer ustreza teoretični statistični globini potapljanja 30 metrov. Vendar pa lahko npr. pri skoku v vodo za kratek čas nastanejo zelo visoki pritiski.
Razred zaščite: IP68

6 AKUMULATOR

- A) Če se naprava ne vklopi, potem je akumulator prazen in ga morate napolniti. Pri prvih treh polnjenjih akumulator polnite vsakokrat 12 do maksimalno 24 ur. Na ta način zagotovite najboljši učinek.
- B) Napravo lahko polnite preko dobavljenega USB kabla ali preko z USB zdržljivim napajalnikom. Polnjenje traja 1,5 do 2 uri.
- C) Med polnjenjem sveti rdeča in zelena LED. Po popolnem polnjenju zelena LED še naprej sveti, rdeča LED pa se ugasne.
- D) Po dolgi ne uporabi akumulator pred uporabo napolnite.
- E) Akumulator polnite pri izklopljeni napravi. To poteka hitreje in ščiti napravo.

7 PRIKLJUČITEV NA RAČUNALNIK

7.1 Sistemske predpostavke

- 1. CPU z najmanj 1GHz ali več
- 2. Operacijski sistem: Windows 98 / ME / XP / 2000 / Vista / 7 / Mac OS X 10.5 ali višji
- 3. USB 2.0 vhod
- 4. Najmanj 512MB pomnilnika

7.2 Priključitev na osebni ali prenosni računalnik

- 1. Odvijte pokrov in priključite USB kabel na napravo in osebni ali prenosni računalnik.
- 2. Računalnik prepozna napravo kot izmenični pogon. Prikazano bo novo okno z mapo. Tukaj bodo shranjeni vaši posneti videi.
- 3. Video datoteke shranite na računalnik.
- 4. Kliknite simbol za varno odstranitev strojne opreme, odstranite USB kabel.

8 NAPOTKI ZA UPRAVLJANJE

8.1 Vkllop / snemanje

1. Vkllop:

Tipko ON / OFF / RECORD držite pritisnjeno za približno 1 sekundo, zelena in modra LED sveti, kamera teče. Najprej bo približno 3 do 4 sekunde potekala inicializacija.

2. Snemanje:

Po 3 do 4 sekundah zelena LED enkrat zasveti in snemanje se začne. Nato utripa modra LED enkrat na sekundo.

8.2 Končanje / shranitev snemanja in izklop

Tipko ON / OFF / RECORD držite pritisnjeno 2 do 3 sekunde, zelena in modra LED se ugasneta in naprava se izklopi. Med pritiskom na tipko bo naprava izvedla tri ukaze: končanje snemanja, shranitev, izklop. Za shranitev filma kamera samodejno upravlja njen pomnilnik. Ko je zaseden celoten pomnilnik, kamera izbriše najstarejši film, da naredi prostor v pomnilniku. Zaradi tega vse filme, ki naj ne bodo izbrisani oziroma prepisani, pravočasno prekopirajte na vaš računalnik. Poleg tega priporočamo, da filme ustrezno preimenujete, ker ime datoteke ne omogoča sklepanj na datum snemanja.

9 SPECIFIKACIJE

Mere:	Ø 19 mm x L 68 mm
Teža:	22g
Hitrost:	branje > 1200 kbit/s, pisanje > 1000 kbit/s
USB vhod:	2.0 (HS)
Napajanje:	vgrajen 280mAh LiPo akumulator
Čas obratovanja:	1,5-2 uri
Poraba moči:	<0,8 W
Pomnilnik:	vgrajen 4GB
Ločljivost:	736x750
Format videa:	AVI
Hitrost sličic:	30fps
Temperatura obratovanja:	-5°C do 40°C
Temperatura hranjenja:	-20°C do 80°C
Slikovne pike:	maksimalno 3 mega slikovne pike
Predvajalnik:	Windows Media Player, VLC predvajalnik, QuickTime, itd.
Operacijski sistem:	Windows 98 / ME / XP / 2000 / Vista / 7 / Mac OS X 5.0 ali višji

10 ODPRAVA MOTENJ

Problem	Možen vzrok	Rešitev
Naprava se ne zažene.	Izpraznjen akumulator.	Napolnite akumulator.
	Naprava je mrtva.	Povrnite na tovarniške nastavitve in jo ponovno zaženite.
Naprava se samodejno izklopi Zelena LED utripa	Izpraznjen akumulator.	Napolnite akumulator.
Naprava pri priključitvi na računalnik ne bo prepoznana.	Problem z USB kablom.	Uporabite nov kabel.
	Izklopljen BIOS računalnika.	Aktivirajte USB vhod.
	USB vhod ni podprt.	Posodobite gonilnik ali preizkusite drug USB vhod na računalniku.
Naprava se po zagonu izklopi.	Akumulator je prazen.	Napolnite akumulator.

11 VARNOSTNI NAPOTKI

- **Uporaba:** strogo se držite zakonov. Ta naprava ne sme biti uporabljena za ilegalne namene. Uporabnik sam odgovarja za uporabo.
- **Akumulator:** pri daljši ne uporabi pred uporabo akumulator popolnoma napolnite.
- **Varnost podatkov:** ta izdelek ni profesionalen pomnilnik podatkov. Integriteta in varnost shranjenih video datotek ne moreta biti zagotovljeni. Izdelajte varnostne kopije vaših videov na računalnik ali drug spominski medij.
- **Kvaliteta videa:** ta izdelek ni profesionalna video kamera. Zaradi tega ne more biti zagotovljena profesionalna kvaliteta video posnetkov.
- **Temperatura obratovanja:** -20°C do 80°C. Najboljši rezultati bodo doseženi pri sobni temperaturi.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____

Kat. št.: _____

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.