



NAVODILA ZA UPORABO

**Stenska ura z video kamero
Technaxxx HD 720P**

Kataloška št.: 100 01 46

KAZALO

LASTNOSTI	3
SESTAVNI DELI NAPRAVE	3
UPORABA NAPRAVE	5
TEHNIČNI PODATKI	6
OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	6
GARANCIJSKI LIST	8


Pred prvo uporabo naprave natančno preberite navodila.

LASTNOSTI


- Elegantna ura za namestitev na steno ali postavitev na mizo ali polico z vgrajeno video kamero.
- Nastavljiva majhna CMOS leča kamere skrita v številčnici.
- Funkcija samodejnega snemanja ob zaznavanju PIR senzorja ali ročna funkcija snemanja (– 5 ur).
- Funkcija “snapshot“ posnetka
- Snemanje zvoka z mikrofonom skritim na zadnji strani naprave.
- HD video ločljivost 1280 x 720 s 30 fps (sličic na sekundo).
- Video posnetke shranjuje na Micro SD spominsko kartico (do največ 32 GB).
- Vgrajena polnilna 1000 mAh Li-Po baterija.
- LED indikator statusa baterije.
- Klasični izgled s kovinskim sijajem, \varnothing 22cm / 500 g in enostavna uporaba

SESTAVNI DELI NAPRAVE

SPREDNJI DEL NAPRAVE

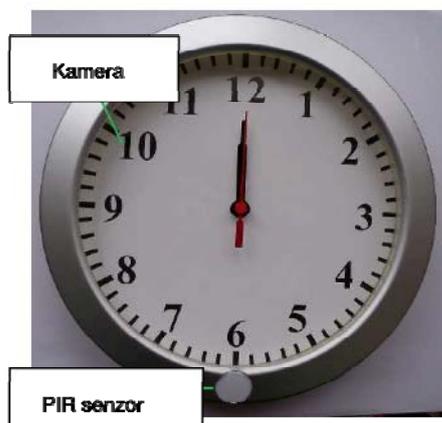

ZADNJI DEL NAPRAVE

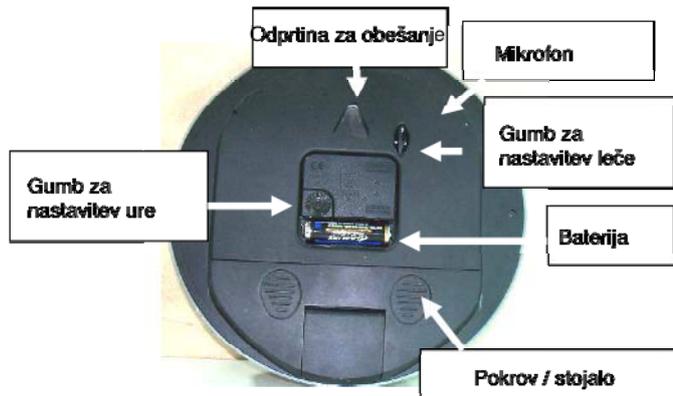

POKROV / STOJALO

1. Z obema rokama nežno pritisnite na pokrov, da skoči ven iz zaponke.
2. Povlecite ga nazaj, če ga želite uporabiti kot namizno stojalo.
3. Če ga še bolj povlečete, lahko pokrov v celoti odstranite.




ODSTRANJEVANJE POKROVA

Na pokrovu se nahaja zaponka. Pri odstranjevanju pokrova (ali ponovnem nameščanju) je potrebno zaponko natančno namestiti v zatič → pokrov pritisnite in potisnite navzdol v ravni liniji.

Zaponka



ZADNJA STRAN URE KO ODSTRANITE POKROV

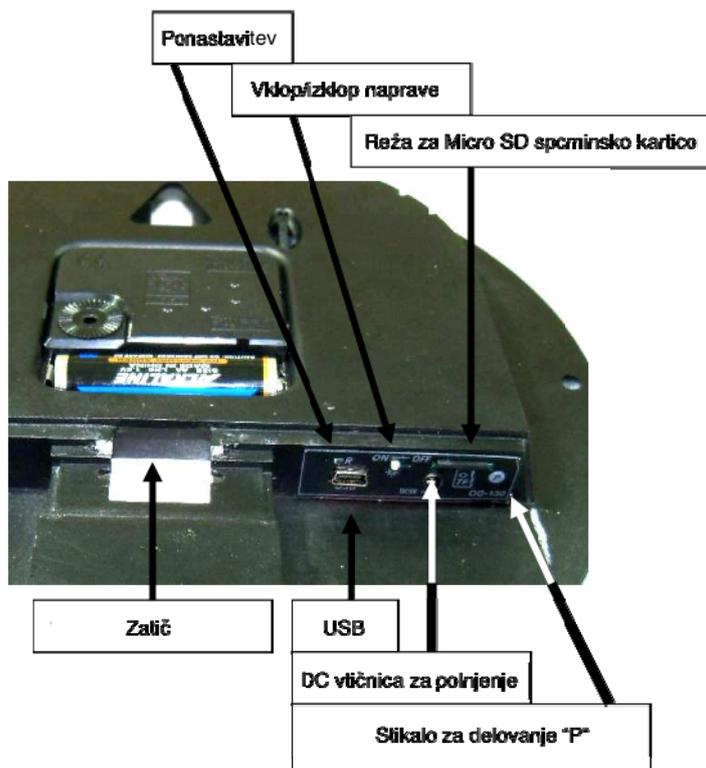

UPORABA NAPRAVE

(1a) Polnjenje baterije: S priloženim USB kablom uro povežite na računalnik in jo napolnite ali pa za polnjenje uporabite DC kabel. → Med polnjenjem sveti RDEČ indikator, MODER pa utripa. → Ko je baterija popolnoma napolnjena, MODER indikator ugasne.

(1b) Zunanje napajanje: Ura ima zunanjo "DC vtičnico". Ura podpira 5V DC napajanje in snemanje hkrati. Uporabite priloženi DC kabel.

(2) Vklop naprave: Gumb za vklop prestavite v položaj "ON".

(3) Nastavitev leče: Na zadnji strani ure se nahaja gumb za nastavitev leče. Glede na položaj in višino uro nastavite kot kamere. V izogib poškodbam gumb nežno obračajte.

Obračanje gumba navzgor: ura je obrnjena bolj navzdol.

Obračanje gumba navzdol: ura je obrnjena bolj navzgor.

Pred začetkom snemanja preverite da je Micro SD kartica vstavljena v režo!

(4) Zaznavanje PIR senzorja: Za kratek čas pritisnite gumb "P". → RUMEN indikator utripne 6 krat. → Kamera preklopi v stanje pripravljenosti. → Ko se oseba premakne v območju zaznave PIR senzorja, se kamera sproži in začne s snemanjem.

(5) Ročno snemanje:

Za 2 sekundi pritisnite gumb "P". 4 krat utripne RDEČ indikator, nato zasveti MODER indikator. → Nato se indikatorji izklopijo in začne se snemanje (to je navadno snemanje, ne snemanje s PIR senzorjem!). Za zaustavitev snemanja in shranjevanje video posnetka, na kratko pritisnite gumb "P".

(6) Izklop kamere: Med snemanje na kratko pritisnite gumb "P". → Kamera takoj prekine snemanje in video posnetek shrani. Če kamere ne uporabljate, gumb za vklop premaknite v položaj "OFF".

(7) Priklop na računalnik: Za zaustavitev kamere pritisnite gumb "P" in nato gumb vklopa premaknite v položaj "OFF". → S priloženim USB kablom uro priklopite na računalnik. → Na zaslonu se pokaže "izmenljivi pogon" (**). → Odprite ga in lahko si ogledate video posnetek. → Če želite uro odklopiti, se z miško premaknite v desni kot opravilne vrstice in kliknite na simbol "upravljanja izmenljivega pogona". Nato pogon odstranite. → Ko na zaslonu zagledate napis "varno odstrani", ga potrdite. → Nato lahko uro iztaknete iz računalnika.

(**) → če ne morete odpreti "izmenljivega pogona", preverite ali je v režo vstavljena Micro SD kartica.

(**) → V primeru da računalnik ne zazna kamere v uri, preverite USB vhod na računalniku (ali je zrahljan) in/ali uporabite drug USB vhod.

OPOMBA: če po odklopu ure iz računalnika indikator še vedno sveti, pritisnite stikalo "RESET" (ponastavitev) na zadnji strani naprave, da indikator izklopite.

(8) Popravek časa: Uro in datum lahko popravite v datoteki "time.TXT", vendar pazite, da NE spremenite oblike datoteke "time.TXT". Nato shranite na izmenljivi pogon in le tega na varen način odstranite.

TEHNIČNI PODATKI

Leče	CMOS leče
Video ločljivost	HD 1280 x 720 s 30 fps
Video format	AVI (priporočljivi predvajalniki: "storm player", "KMPlayer", "Mplayer" in drugi, ki podpirajo "multi-format video")
Shranjevanje	MicroSD spominska kartica (do največ 32 GB)
PIR senzor	Območje 3-8 m in 70°
Baterija za video snemanje	Vgrajena polnilna 1000 mAh i-Po baterija; Stanje pripravljenosti – 25 dni (- 600 ur)
Čas polnjenja	Najmanj 5 ur
Čas snemanja	5 ur stalnega snemanja (ko je polno napolnjena)
Krožno snemanje	Ko je spominska kartica polna, začne s presnemavanjem prvih video posnetkov. Če želite določene video posnetke shraniti, morate zamenjati ime posnetka, ker se potem ne izbriše.
Polnilna napetost	DC-5V ali 1A napajalnik* (*ni priložen)
Ločene AA baterije**	Za delovanje ure (*niso priložene)
Podprti sistemi	Windows ME/Vista/XP/2003/2000/98, Mac OS, Linux
Obratovalna temperatura	Najboljša uporaba v prostoru
Obratovalna vlažnost	NI vodoodporna, ne uporabljajte v vlažnem okolju
Osvetlitev snemanja	Uporabite v dobro osvetljenem okolju, NE usmerite pa je direktno v močno luč (ta lahko poškoduje leče).
Nasveti za zaščito	Ura je elektronska naprava. Izogibajte se močnim udarcem in vibracijam in je NE uporabljajte v v območjih visoke napetosti.
Dimenzije / teža	ø22 cm, debelina 4cm / 500g
Vsebina paketa	Video stenska ura HD 720P, USB + DC kabel, stojalo, navodila za uporabo

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Varnost in odstranjevanje baterij:

Baterije hranite izven dosega otrok. Če pride do zaužitja baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč! Upoštevajte pravilno polariteto baterij (+) in (-)! Vedno zamenjajte vse baterije hkrati, nikoli ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij različnih vrst hkrati. Nikoli ne ustvarjajte kratkega stika baterij. Baterij NE odpirajte, deformirajte ali

polnite! Obstaja nevarnost telesnih poškodb zaradi iztekanja baterije! Baterij nikoli ne mečite v ogenj! Obstaja nevarnost eksplozije!



■ Nasveti za zaščito okolja:

Embalažni material je surovina in se lahko reciklira. Odsluženih naprav in baterij ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke.

Čiščenje:

Napravo zaščitite pred onesnaženjem. Napravo čistite samo z mehko krpo in se izogibajte grobih materialov. NE uporabljajte topil ali drugih agresivnih čistil. Po čiščenju napravo natančno obrišite.

Pomembno obvestilo:

Če pride do iztekanja baterij, prostor za baterije očistite z mehko suho krpo.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Stenska ura z video kamero Techanxx HD 720P**
Kat. št.: **100 01 46**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.