



## NAVODILA ZA UPORABO

# Vodni kuhalnik s cedilko za čaj Profi Cook PC-WKS 1020 G

Kataloška št.: 10 52 578



PROFI  COOK<sup>®</sup>

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

## Kazalo

Simboli v teh navodilih za uporabo .....	2
Splošni varnostni napotki .....	2
Otroci in bolehne osebe .....	3
Posebni varnostni napotki za to napravo .....	3
Predvidena uporaba .....	4
Vsebina paketa .....	4
Odstranjevanje embalaže .....	4
Opis sestavnih delov .....	5
Električna priključitev .....	5
Priključna vrednost .....	5
Priključitev .....	5
Napotki za uporabo .....	6
Priprava .....	6
Upravljanje .....	6
Delovanje .....	6
Ustavitev/prekinitev delovanja .....	7
Čajni filter .....	7
Shranjevanje .....	7
Čiščenje .....	7
Odstranjevanje vodnega kamna .....	8
Odpravljanje težav .....	8
Tehnični podatki .....	9
Napitek glede skladnosti z direktivami .....	9
Odstranjevanje .....	9
Pomen simbola smetnjaka .....	9
Garancijski list .....	10

## Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi nujno upoštevajte te napotke:

### **OPOZORILO:**

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

### **POZOR:**

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

### **NAPOTEK:**

Navaja nasvete in informacije.

## Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo. Naprave ne uporabljajte na prostem. Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potaplajte v tekočine) in ostrimi robovi. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Če je naprava vlažna ali pa se zmoči, takoj izvlecite električni vtič.
- Ko naprave na uporabljate, nameravate pritrditi dele opreme, jo želite očistiti ali v primeru motenj napravo izključite in vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice (vlecite za vtič, ne za kabel).
- Naprava naj **ne** deluje nenadzorovano. Če nameravate zapustiti prostor, napravo vedno izključite. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Redno preverjajte, če naprava in električni kabel kažeta znake poškodb. Če odkrijete poškodbo, naprave več ne smete uporabljati.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka. Za preprečitev nevarnosti naj poškodovan napajalni kabel zamenja samo proizvajalec, naša servisna služba ali podobno usposobljena oseba. Poškodovan kabel je treba nadomestiti z enakovrednim kablom.
- Uporabljajte samo originalno opremo.
- Upoštevajte naslednje poglavje „Posebni varnostni napotki za to napravo“.

### **Otroci in bolehne osebe**

- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

#### **OPOZORILO!**

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve!**

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje napotke, kako je treba napravo uporabljati.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

### **Posebni varnostni napotki za to napravo**

#### **OPOZORILO: Obstaja nevarnost opeklin!**

Med delovanjem je lahko temperatura površin, ki se jih lahko dotaknete, zelo vroča.

- Naprave se dotikajte samo za ročaj in tipke.
- Pokrov zaprite samo na površini za dotikanje (3).

#### **OPOZORILO:**

Vode ne nalijte čez oznako za maksimalen nivo, sicer lahko vrela voda škropi iz naprave in vam povzroči poškodbe!

- Nivo vode se mora nahajati med oznako za minimalen in maksimalen nivo.
- Za polnjenje uporabite izključno hladno vodo.
- Napravo uporabljajte samo na ravni delovni površini.
- Vedno bodite pozorni na to, da je pokrov dobro zaprt.
- Med segrevanjem vode ne odpirajte pokrova.
- Ko naprava deluje, je ne premikajte in se je ne dotikajte.
- Napravo uporabljajte samo skupaj s priloženim podstavkom.

- Preden napravo vzamete s podstavka, jo izključite!
- Podstavek in zunanja stran naprave se ne smeta zmočiti.

### **Predvidena uporaba**

Ta naprava je namenjena segrevanju in kuhanju pitne vode. Nikoli je ne uporabljajte za segrevanje drugih tekočin ali živil.

Napravo uporabljajte samo v suhih, zaprtih prostorih. Predvidena je za rabo v gospodinjstvu in na podobnih področjih uporabe kot so npr.

- v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih komercialnih področjih;
- gostje v hotelih, motelih in drugih bivalnih prostorih.

Naprava **ni** primerna za uporabo na kmetijskih posestvih ali v penzionih, ki nudijo zajtrk.

Uporabljajte jo lahko samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Naprave ne smete uporabljati v komercialne namene.

Vsaka drugačna uporaba velja za nepravilno in lahko vodi do materialne škode ali celo do telesnih poškodb oseb.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

### **Vsebina paketa**

- 1 vodni kuhalnik
- 1 podstavek
- 1 pokrov
- 1 pokrov s cedilko za čaj


### **Odstranjevanje embalaže**

1. Napravo vzemite iz embalaže.
2. Odstranite vso embalažo kot so folije, polnilo, držalo za kabel in karton.
3. Preverite, če je vsebina paketa popolna.
4. Če je vsebina paketa nepopolna ali pa odkrijete poškodbe, potem naprave ne uporabljajte. Nemudoma jo vrnite prodajalcu.

### **NAPOTEK:**

Na napravi se lahko nahaja prah ali ostanki proizvodnje. Priporočamo, da napravo očistite v skladu z opisom v poglavju „Čiščenje“.

## Opis sestavnih delov

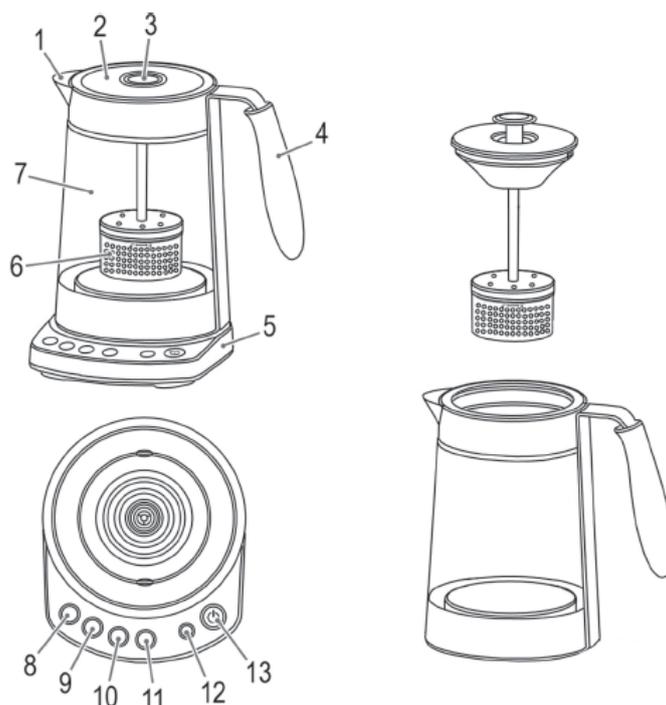

- 1 Odprtina za izlivanje
- 2 Pokrov
- 3 Površina za dotikanje za odpiranje/zapiranje pokrova
- 4 Ročaj
- 5 Podstavek
- 6 Cedilka za čaj
- 7 Prikaz nivoja vode
- 8-11 Funkcijske tipke 70 °C / 80 °C / 90 °C / 100 °C
- 12  Ohranjanje toplote
- 13  Vklop/izklop

## Električna priključitev

### Priključna vrednost

Naprava je primerna za skupno moč 3.000 W. Pri tej priključni vrednosti priporočamo uporabo ločenega napajalnega kabla z zaščito prek 16 A FID-stikala.

### **POZOR: PREOBREMENITEV!**

Ne uporabljajte podaljševalnih kablov ali razdelilnih letev, saj je ta naprava premočna.

### Priključitev

- Preden električni vtič priključite na električno vtičnico, preverite, če se omrežna napetost, ki jo nameravate uporabiti, sklada z napetostjo naprave. Ustrezne podatke najdete na tipski tablici podstavka.
- Napravo priključite samo na varnostno vtičnico (220–240 V~, 50 Hz), ki je bila nameščena v skladu s predpisi.

## Napotki za uporabo

- Ob priključitvi na električno vtičnico 2-krat zaslišite zvočni signal.
- Takoj ko vodni kuhalnik vzamete s podstavka, zaslišite zvočni signal. Naprava preklopi v način pripravljenosti.
- S funkcijskimi tipkami lahko izberete optimalno temperaturo vode za svojo pijačo.
- Vodo lahko načrtno segrejete na temperaturo 70 °C, 80 °C, 90 °C in 100 °C.
- Z dodatno funkcijo lahko vodo ohranjate na temperaturi 70 °C, 80 °C in 90 °C.
- S cedilko za čaj lahko čaj pripravljate v vodnem kuhalniku.

## Priprava

Prosimo, da pred prvo uporabo v napravi 3-krat zavrete svežo vodo. Prosimo, da uporabite samo čisto vodo brez dodatnih sredstev.

### **i** NAPOTEK:

Vedno uporabite svežo vodo.

## Upravljanje

1. Napravo postavite na ravno podlago.
2. **Odprite pokrov.**  
Pritisnite tipko (3). Odpiralnik se odpre. Pokrov lahko privzdignete navzgor.
3. Nalijte čisto vodo (največ 1,7 litra).  
Nivo napolnjenosti lahko odčitata s prikaza nivoja vode na napravi.
4. Za zapiranje pokrova pritisnite tipko (3). Pokrov mora slišno zaskočiti.
5. Vodni kuhalnik postavite na podstavek, tako da se popolnoma prilega.

## Delovanje

1. S tipkami od 8 do 11 izberite želeno temperaturo. Lučka na tipki sveti.
2. Pritisnite tipko . Lučka na tipki sveti.

### **i** NAPOTEK:

- Lučka na tipki za temperaturo utripa, medtem ko se voda segreva.
- Ko je temperatura dosežena, zaslišite dva zvočna signala.
- Lučka na tipki  neha svetiti.
- Lučka na tipki za temperaturo sveti, dokler vrča ne vzamete s podstavka.

## Ohranjanje toplote:

- S to funkcijo lahko vodo ohranjate na temperaturi 70 °C, 80 °C in 90 °C za pol ure.
- Potem ko izberete temperaturo, pri tem pritisnite tipko .
- Lučka na tipki začne svetiti.
- Funkcija ohranjanja toplote ostane aktivna, tudi ko vrč vzamete s podstavka do ene minute.
- **Ne velja za 100 °C!** Funkcije ohranjanja toplote ne morete povezati s to temperaturo.

## Hitri začetek:

- Potem ko namestite vrč, pritisnite tipko .
- Voda se segreje na 100 °C.

## Ustavitev/prekinitev delovanja

Postopek kuhanja lahko ustavite/prekinete na tri načine:

- Naprava se po zaključenem kuhanju samodejno izključi.
  - Za ustavitev kuhanja ponovno pritisnite tipko .
  - Vrč vzemite s podstavka.
- Lučka tipke  neha svetiti.

### **OPOZORILO: NEVARNOST OPEKLIN!**

- Ko izlivate vodo, naj bo pokrov zaprt.
- Ohišje se med obratovanjem segreje. Ne dotikajte se ga in počakajte, da se ohladi, šele nato lahko napravo pospravite.

- Izvlecite električni vtič.
- Izpraznite posodo za vodo.

## Čajni filter

Pokrov vodnega kuhalnika lahko nadomestite s čajnim filtrom. Glejte sliko.

1. Za odpiranje cedilke pokrov kratko zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Dozirajte svoj čaj in ponovno zaprite cedilko.
3. Namestite cedilko za čaj namesto pokrova.
4. S pomikalnikom določite, kdaj in kako dolgo se naj čaj namaka.

### **POZOR:**

- Pri pripravi čaja upoštevajte oznako za maksimalno količino čaja.
- Zavrite največ 1,2 litra vode.
- Čajni filter potopite v vodo šele takrat, ko je dosežena zelena temperatura.
- Iz cedilke za čaj kaplja!

## Shranjevanje

- Napravo očistite v skladu z opisom in pustite, da se popolnoma posuši.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, priporočamo, da jo shranite v originalni embalaži.
- Napravo vedno shranite na suhem mestu z dobrim prezračevanjem, ki naj bo izven dosega otrok.

## Čiščenje

### **OPOZORILO:**

- Pred čiščenjem napravo vedno izključite in izvlecite električni vtič. Počakajte, da se naprava ohladi.
- Naprave in podstavka ne smete potapljati v vodo ali druge tekočine. To lahko vodi do električnega udara ali požara.

### **POZOR:**

- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Luknjičasto površino odprtine za izlivanje od znotraj očistite z najlonsko krtačko.
- Posodo za vodo in cedilko za čaj izperite s čisto vodo. Oboje obrišite s krpo.
- Ohišje po uporabi očistite z rahlo vlažno krpo.

### Odstranjevanje vodnega kamna

- Časovni razmiki med posameznimi postopki odstranjevanja vodnega kamna so odvisni od stopnje trdote vode in pogostosti uporabe.
- Če se naprava izključi, preden voda zavre, je potrebno izvesti postopek odstranjevanja vodnega kamna.
- Prosimo, da ne uporabljate kisa, temveč običajno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna na osnovi citronske kisline. Pri doziranju upoštevajte ustrezna navodila.

### **i** NAPOTEK:

Po postopku odstranjevanja vodnega kamna večkrat zavrite svežo vodo (pribl. 3- do 4-krat), tako da odstranite ostanke sredstva. Ta voda **ni** pitna.

### Odpravljanje težav

#### Naprava ne deluje.

*Možen vzrok:*

Naprava nima napajanja.

*Rešitev:*

- Preverite delovanje električne vtičnice, tako da nanjo priključite drugo napravo.
- Pravilno priključite električni vtič.
- Preverite hišno varovalko.

*Možen vzrok:*

Naprava je pokvarjena.

*Rešitev:*

- Obrnite se na našo servisno službo ali na strokovnjaka.

#### Prikazi za napako.

Vse lučke temperaturnih tipk utripajo.

*Možen vzrok:*

Po delovanju brez vode ali s premalo vode se je naprava pregrela.

*Rešitev:*

- Kuhalnik vzemite s podstavka.
- Vodni kuhalnik izperite s hladno vodo.
- Počakajte 15 minut, da se naprava ohladi.

Lučke vseh tipk utripajo.

*Možen vzrok:*

Napaka v elektroniki.

*Rešitev:*

- Obrnite se na našo servisno službo.

## Tehnični podatki

Model: ..... PC-WKS 1020 G  
Napajanje: ..... 220-240 V~, 50 Hz  
Poraba moči: ..... 2.520–3.000 W  
Zaščitni razred: ..... I  
Prostornina: ..... maks. 1,7 litra  
Neto teža: ..... pribl. 1,830 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

## Napotek glede skladnosti z direktivami

S tem proizvajalec izjavlja, da naprava PC-WKS 1020 G izpolnjuje temeljne zahteve evropske direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/104/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

## Odstranjevanje

### Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.

**PROFI  COOK®**

Internet: <http://www.proficook.de>



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Vodni kuhalnik s cedilko za čaj**  
**Profi Cook PC-WKS 1020 G**  
Kat. št.: **10 52 578**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**