



NAVODILA ZA UPORABO

Radijsko vodena stenska ura za kopalnico Renkforce

Kataloška št.: 12 08 072



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Varnostni napotki	2
Upravljalni elementi	3
Vstavljanje/menjava baterije	3
Montaža	4
a) Splošno	4
b) Montaža na steno	4
c) Postavitev na ravno podlago	4
Priprava na uporabo	4
a) Samodejna nastavitve časa	4
b) Ročna nastavitve časa	5
c) Prekinitev nastavitve časa	5
d) Merjenje temperature	5
Vzdrževanje in čiščenje	5
Izjava o skladnosti (DoC)	5
Odstranjevanje	5
a) Izdelek	5
b) Baterije/akumulatorji	5
Tehnični podatki	6
Garancijski list	7

Predvidena uporaba

Ta radijsko vodena ura sprejema DCF-signal za natančno sinhronizacijo časa z oddajnikom časovnega signala. Ima priseske, podstavke in nastavek za obešanje. Ura je zaščitena pred škropljenjem vode (IP24), s čimer je primerna za uporabo na vlažnih mestih kot je kopalnica. Poleg tega je vgrajen termometer za merjenje temperature na območju med 0 °C in +50 °C. Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem torej ni dovoljena.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih dobro shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Stenska ura za kopalnico s priseski in podstavkom
- Navodila za uporabo

Varnostni napotki




Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe na napravi,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Pri vstavljanju baterije/akumulatorja bodite pozorni na pravilno polarnost.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo/akumulator, saj boste s tem preprečili morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja. Iztečene ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede. Priporočamo, da pri rokovanju s poškodovanimi baterijami/akumulatorji nosite zaščitne rokavice.
- Baterije/akumulatorje shranjujte izven dosega otrok. Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenci pogoltnejo.
- Baterij/akumulatorjev ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne pride do kratkega stika. Navadnih, nepolnilnih baterij nikoli ne poskušajte polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

Upravljalni elementi


- 1 Tipka **SET**
- 2 Tipka **WAVE**
- 3 Baterijski predal
- 4 Tipka **RESET**

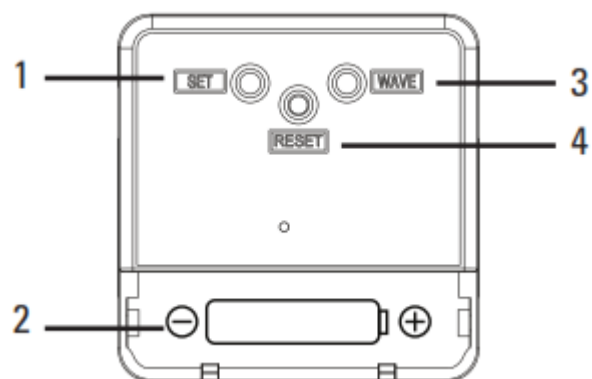

Vstavljanje/menjava baterije

- Pokrov na zadnji strani ure zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite z ohišja ure.
- Vstavite baterijo tipa AA oz. zamenjajte odsluženo baterijo. Upoštevajte oznake za polarnost v baterijskem predalu.
- Pokrov ponovno namestite na ohišje in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, tako da zaskoči.

Montaža

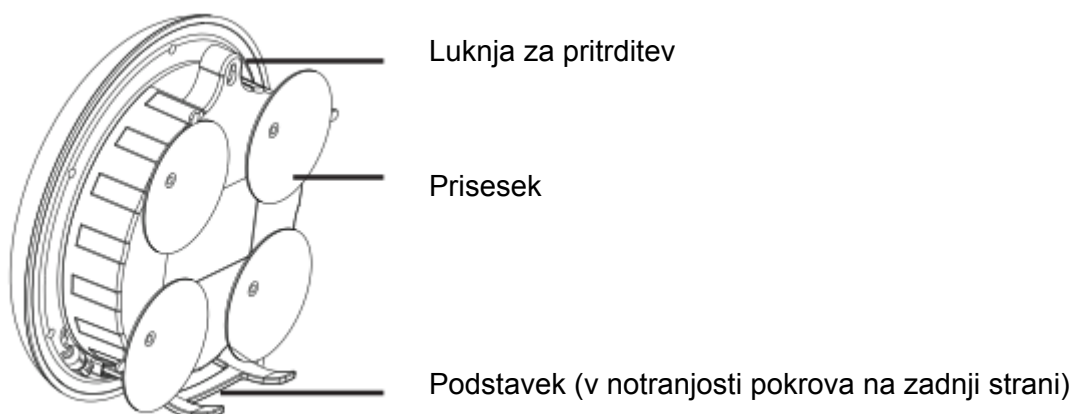

a) Splošno

Za dober sprejem časovnega signala izdelka ne postavite oz. pritrdite v bližini drugih elektronskih naprav, kablov, kovinskih delov itd.

b) Montaža na steno

- Na zadnji strani ure se nahaja luknja, s pomočjo katere lahko izdelek pritrdite na primerno površino na steni. Za pritrditev na steno potrebujete primeren vijak (ni priložen).
- Kot alternativo lahko uporabite štiri priseske na zadnji strani in uro pritrdite na ploščato in gladko površino. Površina mora biti čista in brez praha in umazanije, da lahko zagotavlja dober oprijem.

c) Postavitev na ravno podlago

- Izberite ravno, ploščato in stabilno mesto postavitve.
- Dragocene površine pohištva zaščitite s primerno podlago, sicer lahko izdelek povzroči praske.
- Iz pokrova na zadnji strani izvlecite podstavek. Podstavek vstavite v predvideno držalo na spodnjem delu zadnje strani. Uro postavite tako, da vam ne more pasti na tla.

Priprava na uporabo

a) Samodejna nastavitve časa

- Po pravilnem vstavljanju baterije se vsi kazalci ure samodejno prestavijo v položaj za 12:00. Ura nato poskuša sprejeti časovni signal (to lahko traja od 3-10 minut), nato pa sinhronizira čas z lokalnim oddajnikom časovnega signala.
- Ura samodejno sprejema časovni signal 4-krat na dan (2:00, 3:00, 4:00, 5:00), da zagotovi natančnost prikaza časa.
- Za aktivacijo samodejnega iskanja časovnega signala ob poljubnem času v dnevu v načinu običajnega delovanja pritisnite in 3 sekunde držite tipko **WAVE**. Vsi kazalci se prestavijo v položaj za 12:00. Ura nato ponovno samodejno nastavi čas, tako da se sinhronizira z lokalnim oddajnikom časovnega signala. Če se čas ne nastavi v roku 10 minut, potem se nastavi čas, ki je bil nazadnje prikazan.

b) Ročna nastavitve časa

- Pritisnite in 5 sekund držite tipko **SET**.
- Za prestavljanje minutnega kazalca še naprej držite pritisnjeno tipko **SET**. Za ustavitve kazalca tipko izpustite.
- Za pomik minutnega kazalca za 1 minuto naprej enkrat pritisnite tipko **SET**.
- Ko je nastavitev zaključena, tipko **SET** izpustite. Po nekaj sekundah začne ura teči.

c) Prekinitev nastavitve časa

Za prekinitev trenutne nastavitve časa pritisnite tipko **RESET**. Vsi kazalci se prestavijo v položaj za 12:00. Ura nato samodejno nastavi čas, tako da se sinhronizira z lokalnim oddajnikom časovnega signala.

d) Merjenje temperature

Notranja temperatura je prikazana na prikazovalniku na območju položaja za 6:00.

Vzdrževanje in čiščenje

- Z izjemo menjave baterije in občasnega čiščenja vam izdelka ni treba vzdrževati.
- Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali kemičnih čistilnih sredstev.
- Izdelka pri čiščenju ne potaplajte v vodo.
- Pazite, da pri čiščenju ne boste premočno pritiskali na površino, sicer lahko nastanejo praske.
- Za čiščenje uporabite suho, čisto in mehko krpo brez kosmov. Pri močnejši umazaniji krpo rahlo navlažite z mlačno vodo. Dodatno uporabite milo ali blago čistilno sredstvo.

Izjava o skladnosti (DoC)

S tem podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve in druge veljavne predpise Direktive 1999/5/ES.

→ Izjavo o skladnosti tega izdelka najdete na spletni strani www.conrad.si pod opisom izdelka.

Odstranjevanje

a) Izdelek



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Iz naprave vzemite morebitne vstavljene baterije/akumulatorje in jih odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije/akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadalženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naši trgovini ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Napajanje: 1 x 1,5 V/DC baterija tipa AA (ni priložena)
Območje termometra: 0 °C do +50 °C
Pogoji za delovanje: 0 °C do +50 °C, 20–90 % rel. vl.
Pogoji za shranjevanje: 0 °C do +50 °C, 20–90 % rel. vl.
Mere (Ø x G): 172 x 58 mm
Teža: 355 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Radijsko vodena stenska ura
za kopalnico Renkforce**
Kat. št.: **12 08 072**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.