



NAVODILA ZA UPORABO **Bluetooth® slušalka z mikrofonom Renkforce**

Kataloška št.: 12 14 496 – črna
12 14 499 – bela



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Aktualna navodila za uporabo	2
Varnostni napotki	3
Upravljalni elementi	4
Polnjenje slušalke z mikrofonom	4
Priprava na uporabo	4
a) LED-prikazi	4
b) Vklop/izklop	5
c) Vzpostavitev povezave	5
d) Funkcija klícev	5
e) Predvajanje glasbe	6
Vzdrževanje in čiščenje	6
Izjava o skladnosti (DoC)	7
Odstranjevanje	7
a) Izdelek	7
b) Baterije/akumulatorji	7
Tehnični podatki	7
Garancijski list	9

Predvidena uporaba

Izdelek je primeren za brezžični prenos govora in glasbe z mobilnih telefonov, tabličnih računalnikov, prenosnikov in drugih naprav, ki imajo ustrezeno Bluetooth® povezavo. Območje prenosa znaša do 10 metrov na prostem. Izdelek ima fiksno vgrajen akumulator, ki nudi pribl. 72 ur delovanja v pripravljenosti.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda že leli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpoljuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Bluetooth® slušalka z mikrofonom
- Polnilni USB-kabel
- Navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo

1. Za prenos aktualnih navodil za uporabo v spletnem brskalniku odprite spletno stran www.conrad.com/downloads ali pa skenirajte QR-kodo, ki jo vidite desno.



2. Izberite vrsto dokumenta in jezik, nato pa v iskalnik vnesite ustrezeno kataloško številko. Po opravljenem postopku iskanja si lahko prenesete najdene dokumente.

Varnostni napotki




Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe na napravi,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na ta izdelek.
- Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem torej ni dovoljena. Obvezno je treba preprečiti stik z vlago, npr. v kopalnici ipd.
- Akumulator je fiksno vgrajen v izdelku, tako da ga ne morete zamenjati.
- Pazite, da akumulatorja ne boste poškodovali. Če se ovoj akumulatorja poškoduje, obstaja nevarnost eksplozije in požara! Ovoj LiPo-akumulatorja ni sestavljen iz tanke pločevine, ki je značilna za običajne baterije/akumulatorje (npr. tipa AA ali AAA), temveč samo iz občutljive folije iz umetne mase.
- Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika na kontaktih/priključkih akumulatorja. Akumulatorja oz. izdelka ne mečite v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Akumulator redno polnite. To velja tudi v primeru, ko izdelka ne potrebujete. Uporabljena tehnologija akumulatorja omogoča, da pri tem predhodno praznjenje akumulatorja ni potrebno.
- Akumulatorja izdelka nikoli ne polnite nenadzorovano.
- Izdelek pri polnjenju položite na površino, ki je neobčutljiva na vročino. Določena stopnja segrevanja pri polnjenju je popolnoma običajna.
- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

Upravljalni elementi

- 1 Tipka za klic
- 2 Mikrofon
- 3 Ušesni lok
- 4 Polnilni priključek Micro USB
- 5 Tipka za glasnost +
- 6 Slušalka
- 7 Tipka za glasnost –
- 8 LED-prikaz

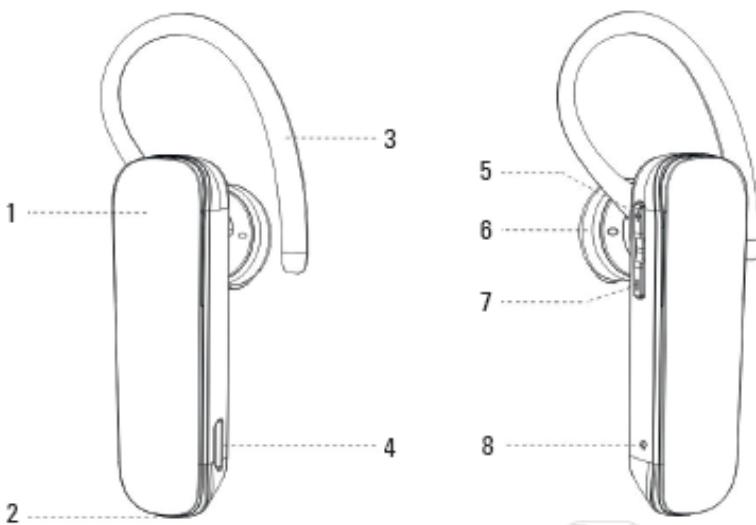

Polnjenje slušalke z mikrofonom

Čas polnjenja znaša pribl. 2 uri. Fiksno vgrajen akumulator je treba pred prvo uporabo pribl. 2 uri polniti do popolne napoljenosti. Akumulator polnite na naslednji način:

- Povežite vtič Micro USB priloženega polnilnega USB-kabla s polnilnim priključkom Micro USB (4). Povežite drugi konec polnilnega USB-kabla z USB-vtičem tipa A z USB-vrati računalnika ali USB-polnilnika.
- LED-prikaz (8) med polnjenjem sveti rdeče.
- Tako ko je akumulator popolnoma napolnjen, rdeči LED-prikaz neha svetiti. Ločite polnilni USB-kabel od priključenih naprav.

- Popolnoma napolnjen akumulator nudi dovolj moči za pribl. 3 ure klicev in pribl. 72 ur pripravljenosti. Vendar pa so točni časi odvisni od Bluetooth® povezave, nastavitev, okoliških temperatur in načina uporabe.
- Stanje akumulatorja slušalke z mikrofonom je lahko prikazano na zaslonu naprave iPhone (iOS).

Priprava na uporabo

- Slušalko z mikrofonom in mobilno napravo je treba uporabljati znotraj območja prenosa 10 metrov. Upoštevajte, da lahko notranja oprema, stene ali elektronske naprave, ki se nahajajo med slušalko z mikrofonom in mobilno napravo, povzročajo motnje.

a) LED-prikazi

Stanje slušalke z mikrofonom	LED-prikaz
Mirovanje po vzpostavitvi povezave	Modra LED vsakih 7 sekund 1 x utripne
Dohodni klic	Modra LED vsakih 5 sekund 1 x utripne
Nizko stanje napoljenosti akumulatorja	Rdeča LED vsakih 15 sekund 1 x utripne, poleg tega pa zaslišite zvočni signal (pisk)

Polnjenje: polnjenje akumulatorja	Rdeča LED neprekinjeno sveti
Polnjenje: akumulator je popolnoma napolnjen	Rdeča LED neha svetiti

b) Vkllop/izklop

- Ko je slušalka z mikrofonom izključena, pritisnite in 4 sekunde držite tipko za klic (1), dokler modra LED ne začne utripati. Slušalka z mikrofonom je vključena.
- Ko je slušalka z mikrofonom vključena, pritisnite in 4 sekunde držite tipko za klic (1), dokler rdeča LED enkrat ne utripne. Slušalka z mikrofonom je izključena.

c) Vzpostavitev povezave

- Ta slušalka z mikrofonom lahko vzpostavi povezavo z dve ma mobilnima telefonoma.
- Slušalka z mikrofonom biti pred začetkom vzpostavljanja povezave izključena.
- Pritisnite in 7 sekund držite tipko za klic (1), dokler rdeča in modra LED enkrat ne začneta izmenično utripati. Slušalka z mikrofonom se sedaj nahaja v načinu za vzpostavitev povezave.
- Aktivirajte Bluetooth® funkcijo na svoji mobilni napravi (npr. pametni telefon), nato pa aktivirajte funkcijo iskanja Bluetooth® naprav (po potrebi si preberite navodila za uporabo svoje mobilne naprave).
- Iz seznama najdenih naprav izberite slušalko z mikrofonom „BH703“.
- Potem ko vaša mobilna naprava od vas zahteva vnos PIN-kode, za vzpostavitev povezave med slušalko z mikrofonom in vašo mobilno napravo vnesite „0000“.

→ Pri nekaterih mobilnih telefonih je treba po vzpostavitvi povezave dodatno vzpostaviti ločeno povezavo. Upoštevajte navodila za uporabo svojega mobilnega telefona.

- Ko je vzpostavljanje povezave uspešno zaključeno, slušalka z mikrofonom preklopi v način pripravljenosti, modra LED pa vsakih 7 sekund enkrat utripne. Pri povezavi z mobilnim telefonom se ime slušalke z mikrofonom pojavi v meniju, v katerem si lahko ogledate trenutno povezane Bluetooth® naprave.

→ Če slušalke z mikrofonom ne morete povezati, preverite, če je akumulator napolnjen oz. če je slušalka z mikrofonom vključena in je povezava vzpostavljena. Prav tako preverite, če je na vaši mobilni napravi aktivirana Bluetooth® funkcija in če se slušalka z mikrofonom nahaja na območju prenosa 10 metrov.

- Če se povezava dalj časa ne vzpostavi, slušalka z mikrofonom deaktivira funkcijo vzpostavljanja povezave. V tem primeru je treba slušalko z mikrofonom izključiti in jo ponovno vključiti, da jo lahko upravljate.

- Za vzpostavitev povezave z dodatnim mobilnim telefonom pritisnite in 4 sekunde držite tipko za glasnost –, dokler rdeča in modra LED ne začneta izmenično utripati. Slušalka z mikrofonom je pripravljena na vzpostavitev povezave in lahko povežete dodaten mobilni telefon.

d) Funkcija klicev

- Klicanje: Svoj mobilni telefon uporabljajte na običajen način. Ko je slušalka z mikrofonom povezana z mobilnim telefonom, se zvok samodejno prenaša na slušalko z mikrofonom.
- Sprejem klica: Ob dohodnem klicu pritisnite tipko za klic (1) ali ustreznou tipko na mobilnem telefonu.

- Prekinitvev klica: Pritisnite tipko za klic ali ustreznou tipko na mobilnem telefonu.
- Zavrnitev klica: Ob dohodnjem klicu pritisnite in 2 sekundi držite tipko za klic, dokler slušalka z mikrofonom ne zapiska.
- Prepoznavanje glasu: Z izgovorjavo imena osebe lahko to osebo neposredno pokličete. Ta funkcija mora biti nastavljena na vašem mobilnem telefonu, ustrejni glasovni vzorci pa morajo že biti posneti. Aktivirajte prepoznavanje glasu na svoji mobilni napravi. Na svojem mobilnem telefonu nastavite napravo za prostoročno telefoniranje. Če se trenutno ne pogovarjate, pritisnite in 3 sekunde držite tipko za glasnost + (5). V slušalki z mikrofonom zaslišite pisk. Glasno iz razločno izgovorite ime osebe, ki jo želite poklicati.
- Ponovno klicanje zadnje klicane številke: 2 x kratko pritisnite tipko za klic. V slušalki z mikrofonom zaslišite pisk. Ko izpustite tipko za klic, naprava pokliče številko, ki ste jo nazadnje klicali.
- Izklop mikrofona: Med klicem s slušalko z mikrofonom pritisnite in 3 sekunde držite tipko za glasnost – (7), dokler ne zaslišite zvočnega signala.
- Nastavitev glasnosti: Pritisnite tipko za glasnost + za povečanje glasnosti in tipko za glasnost – za zmanjšanje glasnosti.
- Preklapljanje med mobilnim telefonom in slušalko z mikrofonom: Med klicem pritisnite in 2 sekundi držite tipko za klic, dokler slušalka z mikrofonom ne zapiska. Klic se preklopi iz slušalke z mikrofonom na mobilni telefon in obratno.
- Ko je slušalka z mikrofonom povezana z dvema mobilnima telefonoma, lahko preklapljate med mobilnima telefonoma, tako da pritisnite in 3 sekunde držite tipko za glasnost. Tako lahko npr. med klicem na trenutno povezanem mobilnem telefonu pritisnite in 3 sekunde držite tipko za glasnost +, da sprejmete klic na drugem mobilnem telefonu. Za prekinitve klica pritisnite tipko za klic.
- Ko sta s slušalko z mikrofonom povezana dva mobilna telefona (način Multilink) in slušalko z mikrofonom izključite ter jo nato ponovno vključite, se slušalka z mikrofonom poveže z mobilnim telefonom, s katerim je bila nazadnje povezana. Lahko se ročno povežete s prvim mobilnim telefonom, tako da pritisnete in 3 sekunde držite tipko za glasnost +. Ko pritisnete in 3 sekunde držite tipko za glasnost +, lahko preklapljate med dvema povezanimi mobilnimi telefonoma.

e) Predvajanje glasbe

Na slušalko z mikrofonom lahko prenašate glasbo s svoje mobilne naprave. Pri tem mora mobilna naprava podpirati Bluetooth® standard A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Ob dohodnjem klicu se prenos zvoka prekine, tako da lahko sprejmete klic. Vendar pa nekateri mobilni telefoni ne podpirajo te funkcije, tako da v tem primeru ne morete sprejeti klica na slušalki z mikrofonom.

- Glasnost nastavite s tipkama za glasnost + in – tako kot pri telefonskem pogovoru.

Vzdrževanje in čiščenje



V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo na delovanje naprave.

- Pred začetkom čiščenja izdelek ločite od priključenih naprav.
- Izdelka ne potapljajte v vodo.
- V notranjosti izdelka ni sestavnih delov, ki bi jih lahko sami vzdrževali, zato naprave nikoli ne odpirajte/razstavljajte.
- Za čiščenje zadostuje suha, mehka in čista krpa. Ne pritiskajte premočno na ohišje, saj lahko s tem povzročite praske.

Izjava o skladnosti (DoC)

S tem podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve in druge veljavne predpise Direktive 1999/5/ES.

→ Izjavo o skladnosti tega izdelka najdete na spletni strani www.conrad.si pod opisom izdelka.

Odstranjevanje

a) Izdelek



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Pred odstranjevanjem izdelka naj vgrajeno akumulatorsko baterijo odstrani strokovnjak.

b) Baterije/akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrnilti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naši trgovini ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljanске dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Vhodna napetost/tok:	5 V/DC, maks. 78 mA
Vgrajen akumulator:	litijevo-polimerni akumulator, 3,7 V/DC, 65 mAh
Polnilni priključek:	Micro USB
Bluetooth® različica:	3.0
Bluetooth® profil:	A2DP, HFP 1.5, HSP 1.1
Čas pogоворov:	do 3 h
Čas pripravljenosti:	do 72 h
Območje Bluetooth® prenosa:	do 10 m
Impedanca:	32 Ω
Pogoji za delovanje:	-10 do +50 °C, 0–85 % rel. vl.
Pogoji za shranjevanje:	-10 do +50 °C, 0–90 % rel. vl.
Dolžina polnilnega USB-kabla:	pribl. 20 cm
Mere (Š x V x G):	54 x 15,5 x 9 mm
Teža:	pribl. 8 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by **Conrad Electronic d.o.o. k.d.**



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Bluetooth® slušalka z mikrofonom Renkforce**

Kat. št.: **12 14 496**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnjanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.