



NAVODILA ZA UPORABO

Video domofon, brezžični komplet za 1- družinsko hišo Smartwares VD36W

Kataloška št.: 123 21 31


KAZALO

OPOZORILA.....	3
VSEBINA PAKETA	3
SESTAVNI DELI NAPRAVE	4
NAMESTITEV IN PRIPRAVA ZA UPORABO.....	5
STENSKA MONTAŽA.....	6
KABELSKA POVEZAVA	7
SEZNANJANJE NAPRAV	7
POMEN SIMBOLOV NA ZASLONU.....	8
DELOVANJE.....	8
OBMOČJE DELOVANJA.....	10
TEHNIČNI PODATKI	10
VARNOSTNI NAPOTKI	11
GARANCIJSKI LIST	13


OPOZORILA

1. Pred montažo in uporabo naprave natančno preberite ta navodila.
2. Napajalnega kabla ne režite, da bi ga podaljšali; transformator z daljšim kablom ne deluje. Šele po tem, ko ste s kabli povezali vse naprave, lahko tudi transformator vstavite v električno vtičnico.
3. Ta izdelek ni igrača. Hranite jo izven dosega otrok.
4. Električnih naprav ne uporabljajte v eksplozivnih atmosferah, kot na primer v prostorih, kjer so prisotne vnetljive tekočine, plini ali prah. Električne naprave lahko ustvarijo iskre, ki posledično vžgejo prah ali hlape.
5. Opozorila, previdnostni napotki in ostali napotki v teh navodilih za uporabo ne morejo zajeti vseh možnih pogojev in nastalih situacij. Uporabnik mora razumeti, da je pri uporabi naprave potrebno uporabiti tudi zdravo pamet in previdnost, ki ju v napravo ni mogoče vgraditi.
6. Vtičnega napajalnika ne izpostavljajte dežju ali vlažnim pogojem. Voda, ki zaide v vtični napajalnik poveča nevarnost nastanka električnega šoka.
7. Napajalnega kabla ne zlorabite. Za iztikanje naprave iz električne vtičnice nikoli ne vlecite za kabel. Kabel zaščitite pred toploto, oljem, ostrimi robovi ali premičnimi deli. Poškodovani ali zaviti kabli povečujejo nevarnost nastanka električnega šoka.
8. Vtični napajalnik mora biti skladen z električno vtičnico. Vtikača nikoli na noben način ne spreminjajte. Originalni vtikači in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje za nastanek električnega šoka.

VSEBINA PAKETA

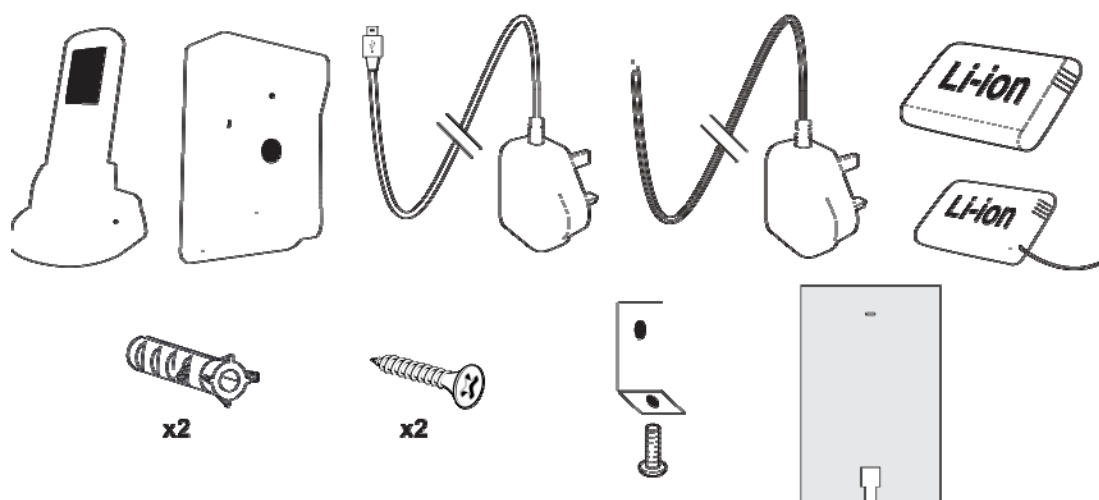


SESTAVNI DELI NAPRAVE

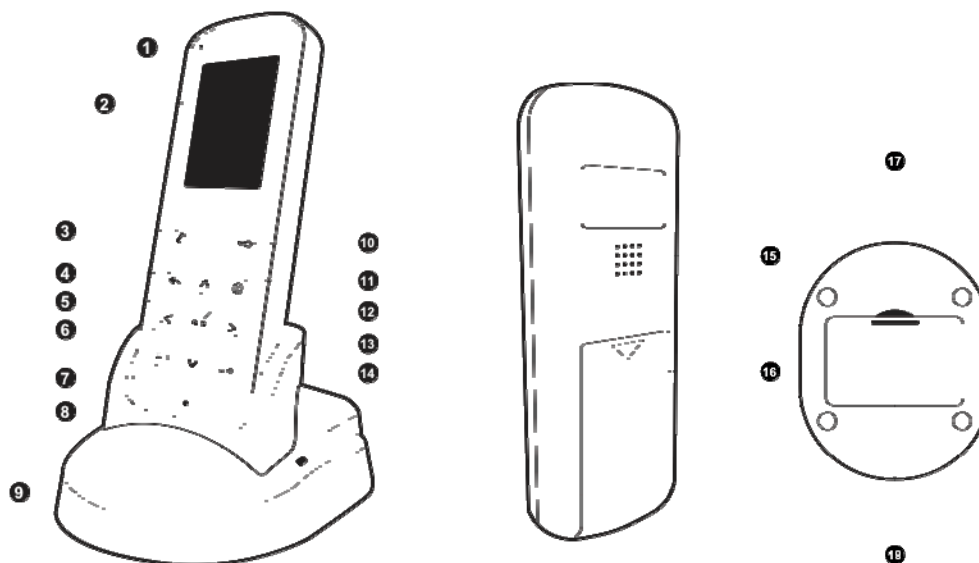

Notranji monitor

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. LED indikator polnjenja | 10. Gumb za odklepanje |
| 2. Zaslona | 11. Gumb za vklop/izklop |
| 3. Gumb za domofon | 12. Gumb za fotografiranje/potrditev |
| 4. Gumb za izhod | 13. Gumb desno |
| 5. Gumb gor | 14. Gumb za predvajanje/nastavitev |
| 6. Gumb levo | 15. Zvočnik |
| 7. Gumb za nadzor/brisanje | 16. Prostor za baterijo |
| 8. Gumb dol | 17. Vtičnica DC IN |
| 9. Mikrofon | 18. Napajalnik zunanje baterije |

Zunanji domofon

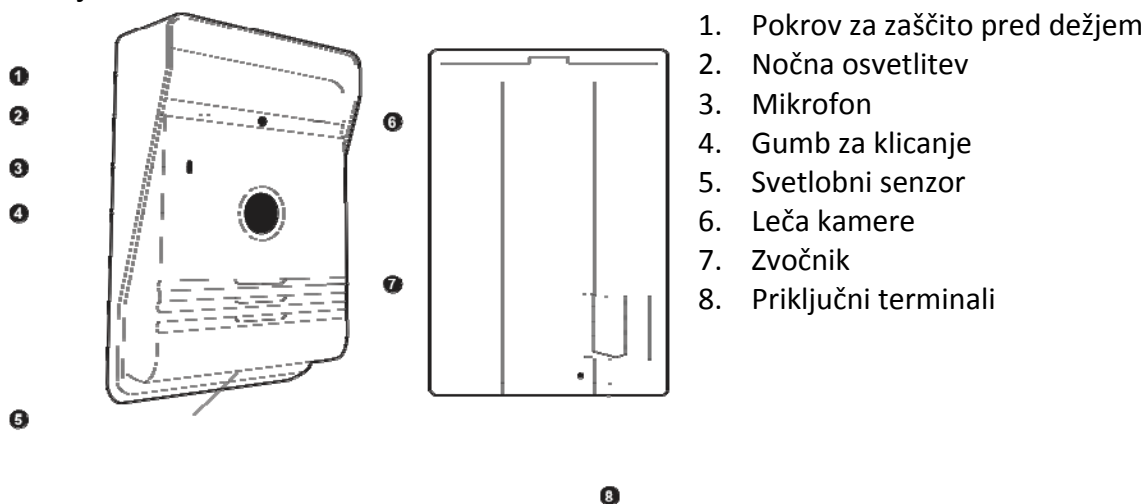

- | |
|----------------------------------|
| 1. Pokrov za zaščito pred dežjem |
| 2. Nočna osvetlitev |
| 3. Mikrofon |
| 4. Gumb za klicanje |
| 5. Svetlobni senzor |
| 6. Leča kamere |
| 7. Zvočnik |
| 8. Priključni terminali |

NAMESTITEV IN PRIPRAVA ZA UPORABO

Pred nameščanjem napravo testirajte na zelenem mestu montaže. Potrebno je vedeti, da različni materiali med zunanjo enoto domofona in notranjo enoto monitorja vplivajo na uspešnost delovanja naprave. Pri testiranju sledite napotkom v poglavjih kabselske povezave in seznanjanja.


Če je le mogoče, zunanjo enoto domofona namestite na suho mesto.

Domofon namestite na ustrezno višino in na mesto, ki omogoča, da kamera vidi obiskovalca.

VSTAVLJANJE BATERIJ


Zunanji domofon

1. Prostor za baterije se nahaja na stranskem delu zunanje enote domofona. Pokrov odprete tako, da ga potisnete navzgor.
2. Paketno baterijo vstavite v nosilec in pri tem pazite, da je pravilno vstavljena – napis "Li-ion rechargeable battery" mora biti obrnjen naprej (glejte spodnjo sliko).
3. Pokrov potisnite navzdol, da se zatakne na svoje mesto.

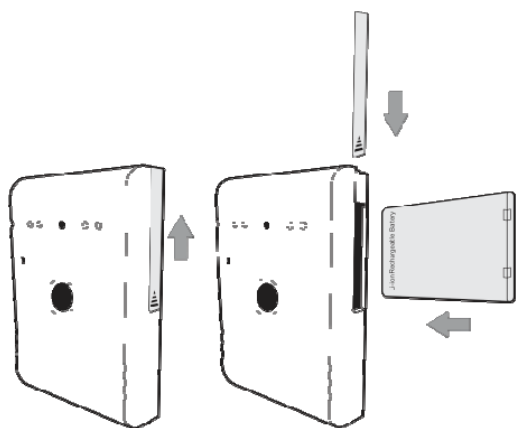


Notranji monitor

1. Pokrov prostora za baterije, ki se nahaja na zadnji strani notranjega monitorja (16) potisnite navzdol.
2. Paketno baterijo vstavite v nosilec in pazite, da je pravilno vstavljena. Glejte spodnjo sliko.
3. Pokrov potisnite navzgor, da se zatakne na svoje mesto.

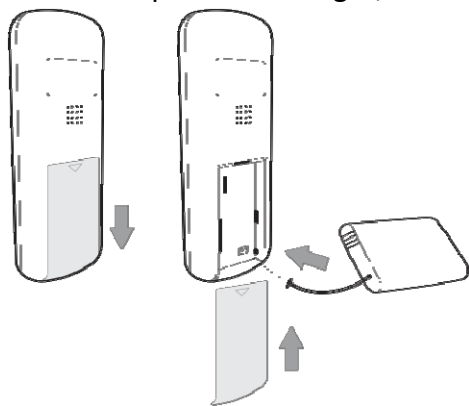


STENSKA MONTAŽA

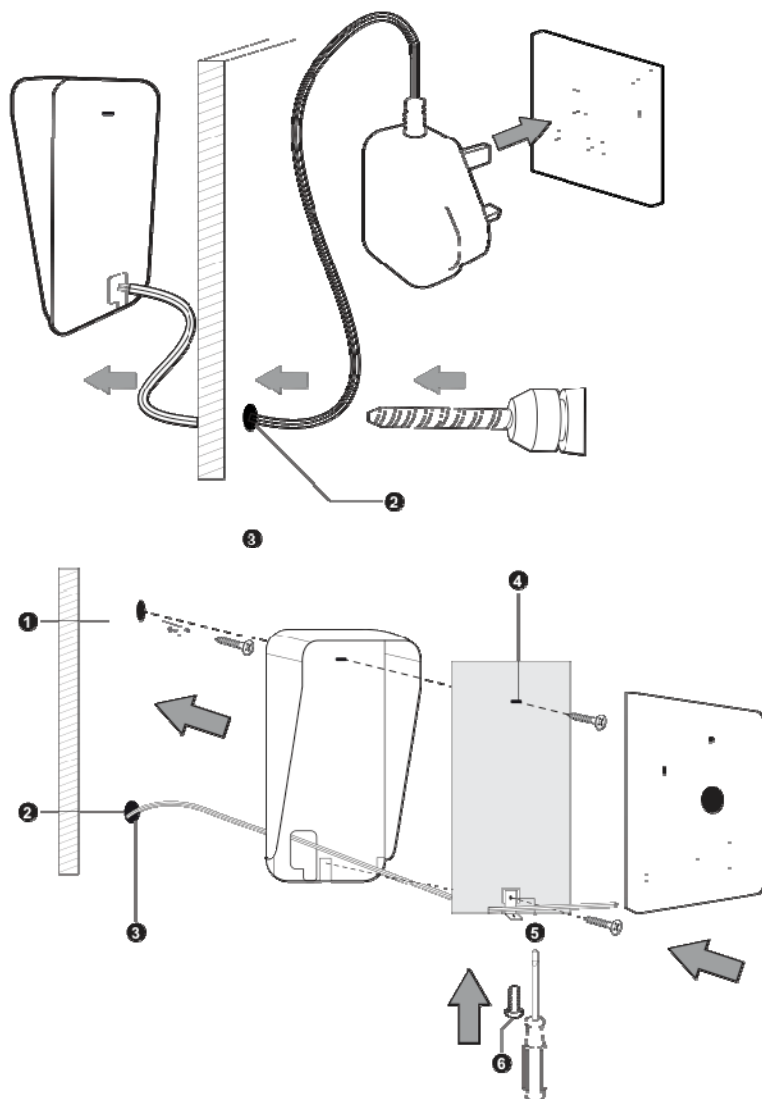


1. Izberite mesto montaže zunanjega domofona in pokrov za zaščito pred dežjem uporabite za označevanje lukenj. Zavrtajte luknje in vanje vstavite priložene stenske vložke (1).
2. Označite in zavrtajte tudi odprtino za vstavljanje napajalnega kabla skozi zid (2).
3. Z notranje strani stene v odprtino vstavite napajalni kabel, tako da je viden na zunanji strani (3).
4. Tesnilno ploščo prilepite na notranjo stran pokrova za zaščito pred dežjem (4).
5. S priloženimi vijaki pritrdite pokrov za zaščito pred dežjem. Pri tem pazite na kotni nosilec (5) ob spodnjem vijaku in napajalni kabel previdno potisnite skozi tesnilno zadnjo ploščo na desnem spodnjem robu.
6. Napajalni kabel varno speljite v domofon, kot je navedeno v naslednjem poglavju.
7. Najprej v pokrov za zaščito pred dežjem vstavite zgornji del pokrova domofona, spodnji del pokrova pa namestite preko kotnega nosilca.
8. Domofon z vijakom pritrdite v pravilni položaj na pokrovu za zaščito pred dežjem.

KABELSKA POVEZAVA

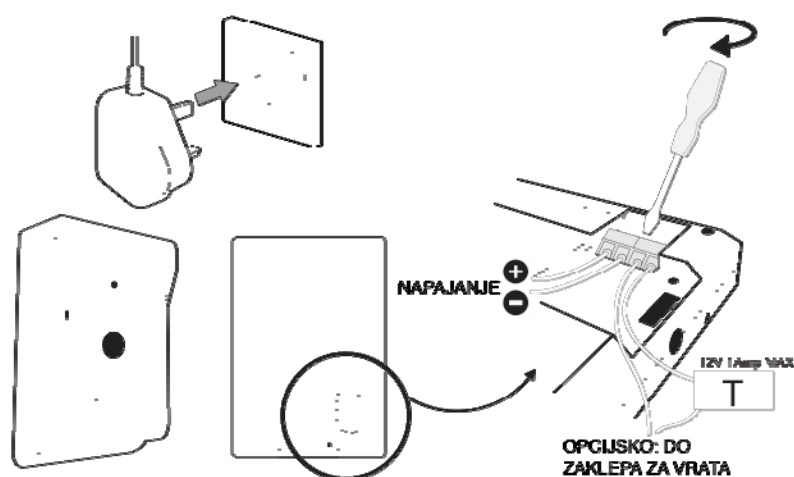

Zunanji domofon

1. DC napajalni kabel priključite na terminala z oznako + in — ter pazite, da sta kabla pravilno nameščena (glejte zgornjo sliko).
2. Če je potrebno, kabel za zaklepanje vrat priključite v 2 terminala, pri tem pa pazite, da za napajanje zaklepanja vrat uporabljate primerno oskrbo z energijo.

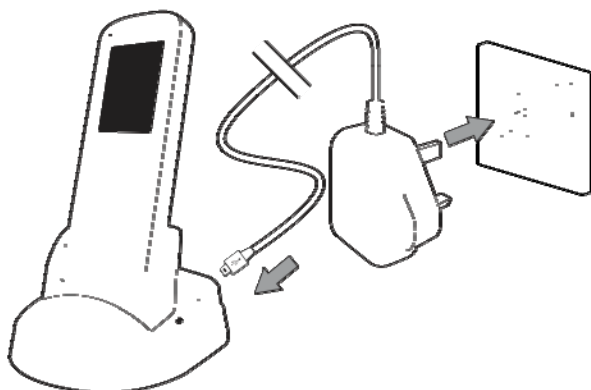

Napajanje notranjega monitorja



1. USB kabel vstavite v podstavek notranjega monitorja, vtični napajalnik pa vstavite v električno vtičnico. Vklonite vtičnico.

SEZNANJANJE NAPRAV




1. Za vklop zaslona pritisnite gumb za vklop (11).
2. Pritisnite in 3 sekunde držite gumb (3), da se na zaslonu izpiše "pairing" (seznanjanje).
3. Za vklop zunanjega domofona enkrat pritisnite gumb za klicanje (4).
4. Na zunanjem domofonu gumb za klicanje (4) držite 10 sekund.
5. Na zaslonu monitorja se po uspešno zaključenem seznanjanju izpiše "success" (uspeh).
6. Če seznanjanje ni bilo uspešno, se na zaslonu izpiše "fail" (neuspeh). V tem primeru ponovite korake 2, 3 in 4.

POMEN SIMBOLOV NA ZASLONU


Zunanji domofon

1. Ko obiskovalec na zunanjem domofonu pritisne gumb za klicanje (4), se na notranjem monitorju oglasi hišni zvonec in hkrati aktivira zaslon monitorja. Na zaslonu notranjega monitorja se samodejno pokaže slika obiskovalca.
2. Pritisnite gumb za domofon  (3) in govorite z obiskovalcem.
3. Ob zaključku pogovora pritisnite gumb za izhod  (4) in zaslon preklopi v stanje pripravljenosti.

Notranji monitor:


1. Če nihče na zunanjem domofonu ne pritisne gumba za klicanje, lahko gumb za nadzor/brisanje  (7) uporabite, da vidite kdo je pred vrati (na voljo samo kadar je zunanji domofon priključen na omrežno napajanje).
2. Pritisnite gumb za domofon  (3) in govorite z obiskovalcem.
3. Pritisnite gumb za izhod  (4) in zaslon preklopi v stanje pripravljenosti.

Odklepanje:









1. Po tem ko ste prepoznali obiskovalca, s pritiskom na gumb za odklepanje  (10) odklenete vrata. (Samo v primeru delovanja video domofona skupaj z električnim odpiranjem vrat z največ 12V 1A, ki uporablja ločeno oskrbo z energijo – izdelka DB5005 in DB5005L – nista priložena.)

DELOVANJE





FOTOGRAFIRANJE



1. Ko obiskovalec na zunanjem domofonu pritisne gumb za klicanje (4), notranji monitor samodejno naredi fotografijo.
2. Če na notranjem monitorju pritisnete gumb za fotografiranje/potrditev  (12), ta naredi dodatno fotografijo obiskovalca.

Ogled / brisanje fotografije:


 


 

 
 


1. Za vstop v meni slik na notranjem monitorju pritisnite gumb za predvajanje/nastavitve  (14).
2. Za ogled shranjene fotografije pritisnite gumb gor  (5) ali dol  (8).
3. Za dostop do brisanja pritisnite gumb za nadzor/brisanje  (7).
4. S pritiskom na gumb levo  (6) ali desno  (13) izberite "Yes" (da) ali "No" (ne).
5. Za potrditev brisanja pritisnite gumb za fotografiranje/potrditev  (12).
6. Za izhod pritisnite gumb za izhod  (4).

Brisanje vseh fotografij:


 
 

 
 


1. Za vstop v meni slik na notranjem monitorju pritisnite gumb za predvajanje/nastavitve  (14).
2. Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za nadzor/brisanje  (7), da se na zaslonu izpiše "delete all" (briši vse).
3. S pritiskom na gumb levo  (6) ali desno  (13) izberite "Yes" (da) ali "No" (ne).

4. Za potrditev brisanja pritisnite gumb za fotografiranje/potrditev  (12).
5. Za izhod pritisnite gumb za izhod  (4).


 






NASTAVITE URE IN DATUMA

1. Za vstop v glavni meni na notranjem monitorju pritisnite in 3 sekunde držite gumb za predvajanje/nastavitev  (14).
2. Za premikanje med možnostmi menija do nastavitve ure in datuma pritisnite gumb gor  (5) ali dol  (8).
3. Za dostop do podmenija pritisnite gumb za fotografiranje/potrditev  (12).
4. Za prilagoditev nastavitve uporabite gumb gor  (5) ali dol  (8).
5. S pritiskom na gumb levo  (6) ali desno  (13) se premikajte med možnostmi nastavitve ure/datuma.
6. Za shranjevanje in izhod pritisnite gumb za fotografiranje/potrditev  (12).
7. Za izhod pritisnite gumb za izhod  (4).


NASTAVITEV SVETLOSTI ZASLONA NA NOTRANJEM MONITORJU

 1. Za vstop v glavni meni na notranjem monitorju pritisnite in 3 sekunde držite gumb za predvajanje/nastavitev  (14).
2. Za premikanje med možnostmi menija do nastavitve svetlosti zaslona pritisnite gumb gor  (5) ali dol  (8).
3. Za dostop do podmenija pritisnite gumb za fotografiranje/potrditev  (12).
4. Za izbiro stopnje svetlosti uporabite gumb gor  (5) ali dol  (8).
5. Za shranjevanje in izhod pritisnite gumb za fotografiranje/potrditev  (12).
6. Za izhod pritisnite gumb za izhod  (4).

NASTVITEV GLASNOSTI ZVONJENJA

 1. Za vstop v glavni meni na notranjem monitorju pritisnite in 3 sekunde držite gumb za predvajanje/nastavitev  (14).
2. Za premikanje med možnostmi menija do nastavitve glasnosti zvonjenja pritisnite gumb gor  (5) ali dol  (8).
3. Za dostop do podmenija pritisnite gumb za fotografiranje/potrditev  (12).
4. Za izbiro tona uporabite gumb gor  (5) ali dol  (8).
5. Za shranjevanje in izhod pritisnite gumb za fotografiranje/potrditev  (12).
6. Za izhod pritisnite gumb za izhod  (4).

OBMOČJE DELOVANJA

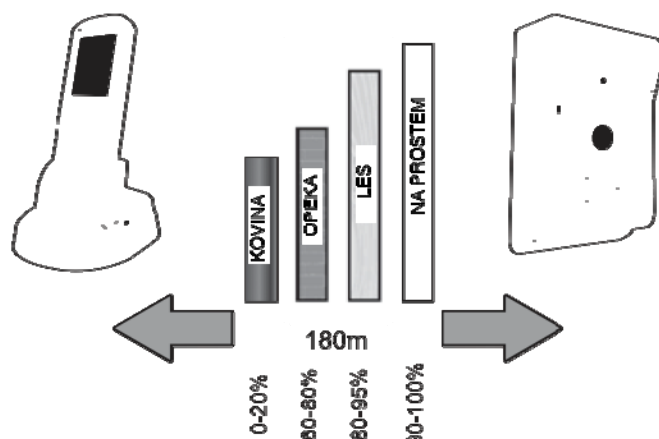

Pred kakršnim koli vrtanjem lukenj za namestitvev, testirajte zvonec in zagotovite, da je naprava nameščena v območju delovanja naprave.

Na brezžično delovanje naprave vplivajo nekateri materiali/strukture. Pred namestitvijo zato napravo testirajte.

TEHNIČNI PODATKI

Tehnični podatki:

Obratovalna frekvenca:	2400-2483,5 MHz
Stopnja prenosa:	15-25 fps (samo za učinkovito razdaljo)
Območje delovanja na prostem:	180 m
TX moč:	14 – 18 dBm
RX občutljivost:	-85 dB,
Temperatura za delovanje:	-10°C - +50°C
Temperatura za shranjevanje:	-20°C - +60°C
Vlažnost za delovanje:	≤85% RH

Zunanja kamera:

Vrsta senzorja slike:	CMOS
Kot gledanja:	55°
Napajalna napetost:	DC 5V 1A
Poraba moči:	250 mA (± 50mA)
Čas polnjenja:	približno 5 ur
Baterija:	3.7V 1500 mAh
Napajalnik:	IP: 240V OP: 5V 1A

Notranji monitor:

Velikost zaslona:	2.4"
Ločljivost:	320 x 240 (RGB)
Napajalna napetost:	DC 5V 1A
Poraba moči:	350 mA (± 50mA)
Čas polnjenja:	približno 5 ur

Format slike:	JPEG
Baterija:	3.7V 1200 mAh
Napajalnik:	IP: 240V OP: 5V 1A

OPOMBE

Naprave ne pustite ležati na neravni površine, da preprečite poškodbe zaradi padca naprave.

Izogibajte se nameščanju naprave na vroče, vlažne ali prašne površine, soljene površine in druga zelo izpostavljena mesta, ker lahko s tem skrajšate življenjsko dobo naprave.



Naprava je skladna z vsemi veljavnimi evropskimi direktivami.

Smartwares izjavlja, da je naprava (model VD36W) skladna z osnovnimi zahtevami direktive R&TTE, 1995/5/ES.



Ta simbola označujeta, da tega izdelka ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke v EU. V izogib nastajanju škode v okolju ali zdravje ljudi z nenadzorovanim odlaganjem, to napravo odgovorno reciklirajte in s tem spodbudite ponovno uporabo materialnih virov. Za vračanje rabljene naprave, prosimo uporabite sisteme zbiranja in vračanja ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili, ki izdelek zaradi zaščite okolja prevzame nazaj.

VARNOSTNI NAPOTKI

- Odprtin za zračenje ne prekrivajte s časopisom, prti, zavesami in podobnim.
- Ne dopustite, da pride naprava v direkten stik z viri toplote ali odprtim ognjem.
- Na normalno delovanje naprave lahko vplivajo močne elektromagnetne motnje.
- Ta naprava je namenjena izključno samo za zasebno uporabo.
- Naprave ni dovoljeno izpostavljati škropljenju vode in je ni dovoljeno potopiti v vodo.
- Na napravo ni dovoljeno odlagati predmetov napolnjenih s tekočino, kot na primer vaz.
- V razdalji 10 cm okoli naprave ohranite prost prostor in s tem zagotovite njeno ustrezno zračenje.
- Poskrbite, da gumb za zvonjenje ni nameščen na mestu, kjer ga lahko doseže voda ali dež.
- Ne dopustite, da se otroci igrajo z napravo.

Opozorilo glede baterij

- Baterije lahko zamenja in vstavi samo odrasla oseba.
- Iztrošene baterije odstranite iz naprave.

- Baterij ne odlagajte v ogenj, ker lahko eksplodirajo ali iztečejo.
- S poli baterije ne povzročajte kratkega stika.
- Uporabljajte samo priložene polnilne paketne baterije in nobenih drugih vrst baterij.
- Ne dopustite, da naprava pride v neposredni stik z virom toplote ali plameni.
- Ne dopustite, da baterije ali kabli pridejo v stik z vodo.
- V izogib poškodbam baterij, le-te vstavljajte previdno.
- Med vstavljanjem baterij zagotovite njihovo pravilno polarnost (+)/(—).
- Uporabite samo priporočene baterije.
- Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, iz nje odstranite baterije.
- Napravo hranite izven dosega majhnih otrok.
- Neuporabljene baterije hranite v njihovi originalni embalaži.
- Odsluženo napravo odnesite na ustrezno zbirno mesto, kjer bodo iz nje odstranili baterije.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Video domofon, brezžični komplet za 1-družinsko hišo Smartware VD36W**
Kat. št.: **123 21 31**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.