



NAVODILA ZA UPORABO

Digitalni termometer/vlagomer TFA 30.5033.02

Kataloška št.: 12 68 315




Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.


Kazalo

Slike	2
1. Pred uporabo naprave	3
2. Vsebina paketa	3
3. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu	4
4. Za vašo varnost	4
5. Sestavni deli	4
6. Priprava na uporabo	5
7. Upravljanje	5
7.1 Nastavitev časa in koledarja	5
7.2 Nastavitev časa bujenja	5
7.3 Aktivacija in deaktivacija funkcije bujenja in zvočnega signala ob polni uri	6
7.4 Prikaz datuma	6
7.5 Prikaz temperature	6
7.6 Najvišje in najnižje vrednosti	6
8. Servisiranje in vzdrževanje	6
8.1 Menjava baterije	6
9. Odpravljanje napak	7
10. Odstranjevanje	7
11. Tehnični podatki	7
Garancijski list	8


Slike

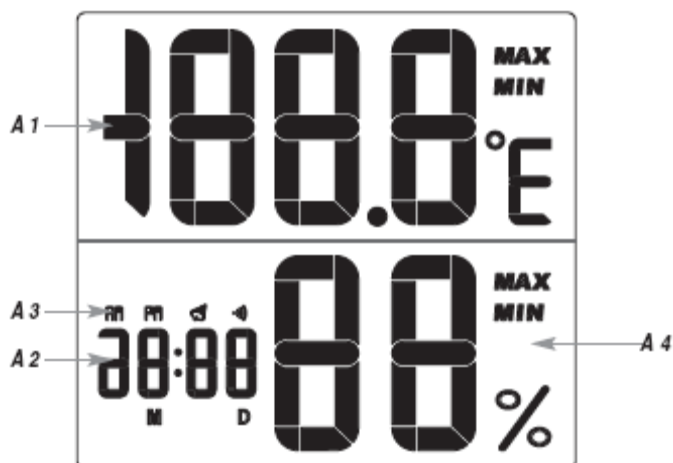

Slika 1

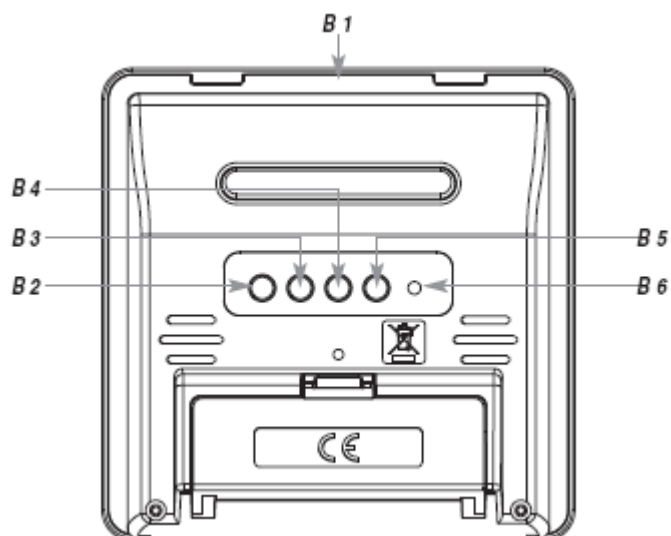

Slika 2

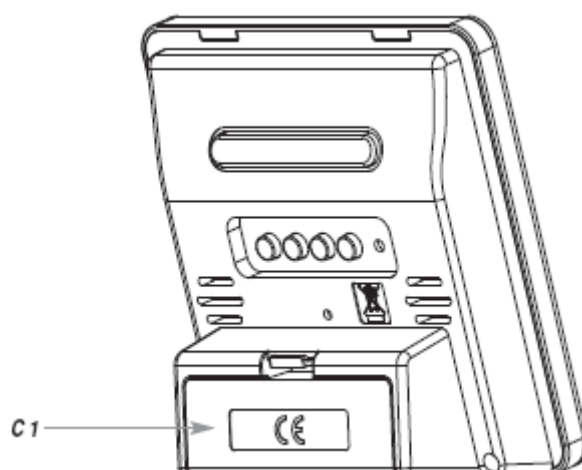

Slika 3

1. Pred uporabo naprave

- **Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo.** Tako se boste seznanili s svojo novo napravo, spoznali vse njene funkcije in sestavne dele, izvedeli pomembne podrobnosti glede uporabe in ravnanja z izdelkom ter prejeli napotke za primer težav pri delovanju naprave.
- **Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.**
- **Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za nepravilne izmerjene vrednosti in posledice, ki bi iz tega lahko sledile.**
- **Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.**
- **Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!**

2. Vsebina paketa

- Termometer/vlagomer
- Navodila za uporabo

3. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu

- Za nadzor nad notranjo temperaturo in vlažnostjo zraka za zdrav zrak v prostoru
- Z maksimalnimi in minimalnimi vrednostmi
- Čas
- Funkcija bujenja s funkcijo dremeža
- Urni signal ob polni uri
- Prikaz datuma

4. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, ki je opisano zgoraj. Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



Previdno! Nevarnost telesnih poškodb:

- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavlajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati.
- Pri rokovanju z izteklimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo zaščitite pred vlago.

5. Sestavni deli

A: Prikazovalnik:

- A 1:** notranja temperatura, MAX/MIN
- A 2:** čas/datum/čas bujenja
- A 3:** Simbola za bujenje + signal ob polni uri
- A 4:** notranja vlažnost zraka, MAX/MIN

B: Tipke:

- B 1:** Tipka **SNOOZE**
- B 2:** Tipka **MODE**
- B 3:** Tipka **UP**
- B 4:** Tipka **MEM**
- B 5:** Tipka **°C/°F**
- B 6:** Gumb **RESET**

C: Ohišje:

C 1: Stojalo z baterijskim predalom

6. Priprava na uporabo

- S prikazovalnika odstranite zaščitno folijo.
- Odprite baterijski predal in vanj vstavite novo 1,5 V baterijo tipa AA. Upoštevajte +/- pol v skladu s sliko.
- Ponovno zaprite baterijski predal.
- Za kratek čas se pojavijo vsi segmenti LCD-prikazovalnika.
- Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.
- Na prikazovalniku se pojavita trenutna notranja temperatura in vlažnost zraka.
- Nad prikazom časa (tovarniška nastavitvev 12:00) se pojavi prikaz AM.
- Za izklop naprave odstranite baterijo.


7. Upravljanje

- Če v posameznem načinu nastavitvev pritisnete in držite tipko **UP**, potem se vrednosti hitreje spreminjajo.
- Če več kot 60 sekund ne pritisnete nobene tipke, potem naprava samodejno zapusti način nastavitvev.

7.1 Nastavitvev časa in koledarja





- Pritisnite in držite tipko **MODE**.
- Prikaz minut utripa.
- Nastavite minute s tipko **UP**.
- Ponovno pritisnite tipko **MODE** in zaporedoma lahko nastavite ure, 24- in 12-urni format prikaza časa (po 12. uri se na prikazovalniku pojavi prikaz AM ali PM), mesec in dan. Pri tem posamezne vrednosti nastavljate s tipko **UP**.
- Vnos potrdite s pritiskom tipke **MODE**.
- Na prikazovalniku se pojavi nastavljen čas.

7.2 Nastavitvev časa bujenja

- Za dostop do načina bujenja v običajnem načinu pritisnite tipko **MODE**.
- Na prikazovalniku je prikazan čas 0:00 (tovarniška nastavitvev) ali nazadnje nastavljen prvi čas bujenja.
- Pritisnite in držite tipko **MODE**.
- Pojavi se simbol za bujenje , prikaz minut pa utripa.
- Nastavite minute s tipko **UP**.
- Vnos potrdite s pritiskom tipke **MODE** in nastavite ure.
- Vnos potrdite s pritiskom tipke **MODE**.
- Na prikazovalniku se pojavita nastavljen čas bujenja in simbol za bujenje. Funkcija bujenja je aktivirana.
- Za vrnitev na prikaz aktualnega časa ponovno pritisnite tipko **MODE**.
- Ko je nastavljen čas bujenja dosežen, budilka začne zvoniti.
- Za izklop signala bujenja pritisnite poljubno tipko.
- Če signala bujenja ne prekinete, se naraščajoč signal bujenja po nekaj minutah samodejno izključi, ob istem času bujenja pa se naslednjič ponovno aktivira.
- Simbol za bujenje ostane prikazan na prikazovalniku.
- Za aktivacijo funkcije dremeža med zvonjenjem budilke pritisnite tipko **SNOOZE**.

- Signal bujenja se prekine za 8 minut.

7.3 Aktivacija in deaktivacija funkcije bujenja in zvočnega signala ob polni uri

- Za dostop do načina bujenja v običajnem načinu pritisnite tipko **MODE**.
- Pojavi se nastavljen čas.
- Za aktivacijo funkcije bujenja enkrat pritisnite tipko **UP**. Na prikazovalniku se pojavi simbol .
- Za aktivacijo zvočnega signala ob polni uri dvakrat pritisnite tipko **UP**. Na prikazovalniku se pojavi simbol .
- Za aktivacijo funkcije bujenja in zvočnega signala ob polni uri trikrat pritisnite tipko **UP**. Na prikazovalniku se pojavi simbol  in .
- Za deaktivacijo funkcije bujenja in zvočnega signala ob polni uri štirikrat pritisnite tipko **UP**. Simbola izgine iz prikazovalnika.
- Za vrnitev v način običajnega prikaza pritisnite tipko **MODE**.

7.4 Prikaz datuma

- Za prikaz datuma v načinu običajnega prikaza pritisnite tipko **UP**.

7.5 Prikaz temperature

- V načinu običajnega prikaza pritiskajte tipko **°C/°F** za preklapljanje med prikazom temperature v °C (stopinje Celzija) in °F (stopinje Fahrenheita).

7.6 Najvišje in najnižje vrednosti

- Pritisnite tipko **MEM**.
- Na prikazovalniku se pojavi napis MAX.
- Prikazani sta najvišja notranja temperatura in vlažnost zraka od zadnje ponastavitve.
- Ponovno pritisnite tipko **MEM**.
- Na prikazovalniku se pojavi napis MIN.
- Prikazani sta najnižja notranja temperatura in vlažnost zraka od zadnje ponastavitve.
- Za vrnitev na prikaz trenutnih vrednosti ponovno pritisnite tipko **MEM**.
- Če ne pritisnete tipke **MEM**, naprava samodejno zapusti način MAX/MIN.
- Ko so prikazane maksimalne ali minimalne vrednosti, za brisanje ustreznih vrednosti pritisnite in držite tipko **MEM**.

8. Servisiranje in vzdrževanje

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali topil!
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo.
- Napravo shranite na suhem mestu.

8.1 Menjava baterije

- Ko prikaz ali zvočni signal postane šibkejši, zamenjajte baterijo.
- Odprite baterijski predal in vanj vstavite novo 1,5 V baterijo tipa AA. Upoštevajte +/- pol v skladu s sliko.
- Ponovno zaprite baterijski predal.

9. Odpravljanje napak

Težava	Rešitev
Na napravi ni prikaza.	- Vstavite baterijo z upoštevanjem pravilne polarnosti. - S koničastim predmetom pritisnite gumb RESET . - Zamenjajte baterijo.
Nepravilen prikaz.	- Zamenjajte baterijo.

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izdelek.

10. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

11. Tehnični podatki

Napajanje: 1 x 1,5 V baterija tipa AA
Merilno območje temperature: 0...+50 °C (+32...+122 °F), preklapljanje med °C/°F
Merilno območje vlažnosti zraka: 20...90 % rel. vl.
Prikaz LL/HH: meritev se nahaja izven merilnega območja
Mere ohišja: 94 x 37 (95) x 94 mm
Teža: 140 g (samo naprava)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalni termometer/vlagomer**
TFA 30.5033.02
Kat. št.: **12 68 315**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.