



## NAVODILA ZA UPORABO

# Radijsko vodena budilka TFA 60.1508

Kataloška št.: 12 68 319



Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

## Kazalo

1. Pred uporabo naprave .....	2
2. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu .....	2
3. Za vašo varnost .....	2
4. Sprejem časovnega signala DCF .....	3
5. Sestavni deli .....	3
6. Priprava na uporabo .....	4
6.1 Tipka REC .....	4
6.2 Tipka MSET – ročna nastavitev časa .....	4
6.3 Tipka RESET .....	4
6.4 Nastavitev časa bujenja .....	4
6.5 Osvetlitev .....	4
7. Servisiranje in vzdrževanje .....	5
7.1 Menjava baterij .....	5
8. Odpravljanje napak .....	5
9. Odstranjevanje .....	5
10. Tehnični podatki .....	6
11. Izjava o skladnosti .....	6
Garancijski list .....	7

## 1. Pred uporabo naprave

- Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo.
- Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.
- Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!
- Ta navodila za uporabo dobro shranite!

## 2. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu

- Radijsko vodena budilka s tihim drsečim urnim mehanizmom
- Osvetlitev ozadja – sveti 5 sekund, ko jo dvignete
- Analogni prikaz s fluorescentnimi kazalci
- Budilka s funkcijo dremeža

## 3. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, ki je opisano zgoraj. Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Popravljanje, predelava ali spreminjanje naprave na lastno pest niso dovoljeni.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti in je namenjena samo za zasebno rabo.



### Previdno! Nevarnost telesnih poškodb:

- Napravo in baterije shranujte izven dosega otrok.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Nevarnost eksplozije!

- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati.
- Pri rokovovanju z izteklimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



### Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo zaščitite pred vlogo.


## 4. Sprejem časovnega signala DCF

Prenos podatka o času poteka s cezijeve atomske ure, ki jo upravlja nemški nacionalni meroslovni inštitut PTB (Physikalisch Technischen Bundesanstalt) v kraju Braunschweig. Odstopanje ure je manjše od 1 sekunde v 1 milijonu let. Podatek o času je kodiran in se prenaša iz kraja Mainflingen v bližini Frankfurta na Majni v obliki frekvenčnega signala DCF-77 (77,5 kHz) z dometom pribl. 1.500 km. Vaša radijsko vodena ura sprejme signal, ga pretvori in vedno prikazuje natančen čas. Tudi preklapljanje med poletnim in zimskim časom poteka samodejno. Sprejem je odvisen predvsem od geografske lege. Ponavadi znotraj polmera 1.500 km z izhodiščem v Frankfurtu pri prenosu ne bi smelo prihajati do težav.

### Prosimo, upoštevajte naslednje napotke:

- Priporočljivo je, da razdalja med vašo napravo in napravami, ki lahko povzročajo motnje, kot so npr. računalniški zasloni in televizorji, znaša najmanj 1,5 do 2 metra.
- V zgradbah iz armiranega betona (kleti, zgornji ustroji) je sprejeti signal seveda šibkejši. V izjemnih primerih je priporočljivo, da napravo namestite v bližini okna, saj boste s tem omogočili boljši sprejem časovnega signala.
- Ponoči so atmosferske motnje večinoma manjše, zato je v večini primerov možen tudi uspešen sprejem. En sam sprejem na dan je dovolj za zagotovitev natančnosti in za ohranjanje odstopanja, manjšega od 1 sekunde.

## 5. Sestavnici deli

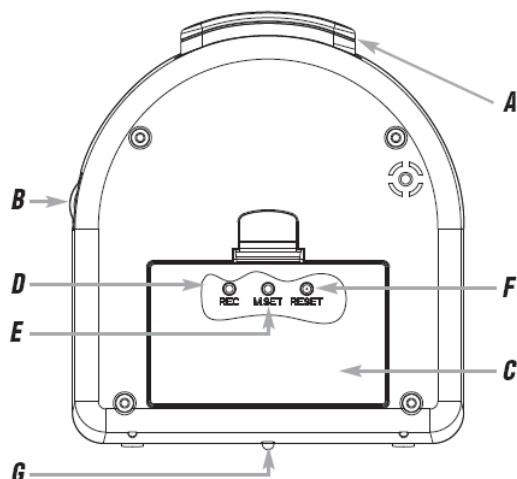

A: Stikalo za funkcijo bujenja ON/OFF

B: Nastavljivi kolešček za čas bujenja (glejte oznako)

C: Baterijski predal

**D:** Tipka REC

**E:** Tipka M.SET

**F:** Tipka RESET

**G:** Kontaktna tipka LIGHT/SNOOZE

## **6. Priprava na uporabo**

- Odprite baterijski predal in vanj vstavite dve novi 1,5 V bateriji tipa AAA ter pri tem upoštevajte pravilno polarnost.
- Zaslišite kratek zvočni signal.
- Kazalci se nato prestavijo v položaj za 12 h in ura 3-12 minut poskuša sprejeti časovni signal. Ko sprejme časovni signal, se prikaže radijsko voden čas.
- Radijsko vodena ura dvakrat na dan (1:00 in 3:00 zjutraj) sprejme signal. Med sprejemom (3-12 minut) se sekundni kazalec ustavi v položaju za 12 h.

### **6.1 Tipka REC**

- Inicializacijo lahko aktivirate tudi ročno.
- Pritisnite in 3 sekunde držite tipko REC. Sekundni kazalec se ustavi v položaju za 12 h, radijsko vodena ura pa nato poskuša ponovno sprejeti časovni signal (3-12 minut).

### **6.2 Tipka MSET – ročna nastavitev časa**

- Če radijsko vodena ura ne more sprejeti DCF-signala (npr. zaradi motenj, prevelike razdalje prenosa itd.), lahko čas ročno nastavite. Ura nato deluje kot običajna kvarčna ura.
- Pritisnite in 3 sekunde držite tipko MSET.
- Sekundni kazalec se ustavi v položaju za 12 h.
- Nato pritisnite in držite tipko MSET, dokler se ne pojavi trenuten čas.
- Ko samo kratko pritisnete tipko MSET, se kazalec pomakne za eno minuto naprej.
- Po 30 sekundah ali po pritisku tipke REC se sekundni kazalec ponovno začne premikati.
- Pri uspešnem sprejemu DCF-signala se ročno nastavljen čas prepiše.

### **6.3 Tipka RESET**

- Če radijsko vodena ura ne deluje pravilno, potem s koničastim predmetom pritisnite tipko RESET.

### **6.4 Nastavitev časa bujenja**

- Nastavite želeni čas bujenja z nastavitevni koleščkom za čas bujenja (vrtite ga v smeri puščice).
- Za aktivacijo funkcije bujenja potisnite drsno stikalo ON/OFF navzgor.
- Pojavlji se rdeča črtica (ON).
- Ko je nastavljen čas bujenja dosežen, budilka začne zvoniti.
- Če zvočnega signala ne prekinete, se naraščajoč zvočni signal po 2 minutah samodejno izključi, ob istem času bujenja pa se naslednjič ponovno aktivira.
- Ko zvoni budilka, aktivirate funkcijo dremeža, tako da budilko dvignite.
- Osvetlitev ozadja se za kratek čas vključi.
- Signal bujenja se prekine za 5 minut.
- Funkcijo dremeža lahko aktivirate do sedemkrat.
- Ko drsno stikalo ON/OFF pritisnete navzdol (OFF), je funkcija bujenja deaktivirana.

### **6.5 Osvetlitev**

- Ko dvignite budilko, se za 5 sekund aktivira osvetlitev prikazovalnika.

## **7. Servisiranje in vzdrževanje**

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali topil!
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.
- Napravo shranite na suhem mestu.

### **7.1 Menjava baterij**

- Ko signal bujenja postane šibkejši, prosimo, da zamenjate baterije.

## **8. Odpravljanje napak**

### **Kazalci se ne premikajo.**

- Vstavite baterije z upoštevanjem pravilne polarnosti.
- Zamenjajte baterije.

### **Ni sprejema DCF-signala.**

- Za aktivacijo poskusa sprejema pritisnite in držite tipko REC.
- Izberite drugo mesto postavitve za napravo.
- Odstranite vire motenj.
- Počakajte na nočni poskus sprejema.
- Ročno nastavite čas.
- Napravo ponovno pripravite na uporabo v skladu z navodili ali pa s pomočjo koničastega predmeta pritisnite tipko RESET.

### **Nepravilen prikaz.**

- Zamenjajte baterije.

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izdelek.

## **9. Odstranjevanje**

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).



Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezан, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

## **10. Tehnični podatki**

Napajanje: ..... 2 x 1,5 V baterija tipa AAA (baterije niso priložene)  
Mere ohišja: ..... 102 x 46 x 110 mm  
Teža: ..... 250 g (samo naprava)

## **11. Izjava o skladnosti**

S tem izjavljamo, da ta izdelek izpoljuje bistvene zahteve Direktive o radijski opremi in telekomunikacijski terminalske opremi 1999/5/ES (R&TTE).

Kopijo izjave o skladnosti s podpisom in datumom lahko zahtevate na elektronskem naslovu [info@tfa-dostmann.de](mailto:info@tfa-dostmann.de).

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremnjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Radijsko vodena budilka TFA 60.1508  
Kat. št.: 12 68 319

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**