



NAVODILA ZA UPORABO

MP3 predvajalnik Intenso Video Scooter

Kataloška št.: 127 42 20

KAZALO

NAPOTKI	3
1. SESTAVNI DELI NAPRAVE	4
2. VSEBINA PAKETA	4
3. PRIKLOP NA RAČUNALNIK.....	4
4. POLNILNA BATERIJA.....	5
5. DELOVANJE	6
6. MICRO SD KARTICA	11
TEHNIČNI PODATKI	11
GARANCIJSKI LIST	13

NAPOTKI


- Pred prvim vklopom naprave natančno preberite navodila za uporabo, vključno z opozorili in napotki.
- Pred prvo uporabo naprave poskrbite, da je polnilna baterija popolnoma napolnjena.
- Izogibajte se močnim trkom z napravo.
- Naprave ne uporabljajte v ekstremno mrzlem, vročem, vlažnem ali prašnem okolju. Prav tako je ne izpostavljajte direktnemu soncu.
- V izogib izgubi podatkov redno izdelujte varnostno kopijo.
- Izogibajte se uporabi naprave v območju močnih magnetnih polj.
- Napravo zaščitite pred vlago. Če v napravo pride vlaga, jo takoj izklopite in nato napravo očistite in osušite.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte kemičnih spojin. Uporabite le suho krpo.
- Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali izgubo podatkov, ki nastane kot posledica napačnega delovanja, nepravilnega ravnanja z napravo in nepooblaščenih popravil naprave ali zamenjave baterije.
- Prosimo ne razstavljajte naprave na njene sestavne dele in naprave ne poskušajte popraviti sami, ker izničite veljavnost garancije.
- Na napravi ne prekrivajte ali zapirajte odprtih za zračenje.
- Naprava je namenjena izključno zasebni uporabi in ga ni dovoljeno uporabljati v komercialne namene ali v industrijskih okoljih.
- V odprtine naprave ne vstavljajte predmetov, ki niso namenjeni za njeno uporabo.
- Garancija ne krije poškodb, ki so posledica nepravilnega ravnanja z napravo, neupoštevanja opozoril ali teh navodil za uporabo.



OPOZORILO:

Daljša izpostavljenost zelo glasni glasbi lahko povzročičasne ali trajne poškodbe ali izgubo sluha. Uporaba video predvajalnika med vožnjo ni priporočljiva. Lahko povzroči da uporabnik nepravilno reagira proti možnim nevarnostim nasproti vozečih vozil.

1. SESTAVNI DELI NAPRAVE

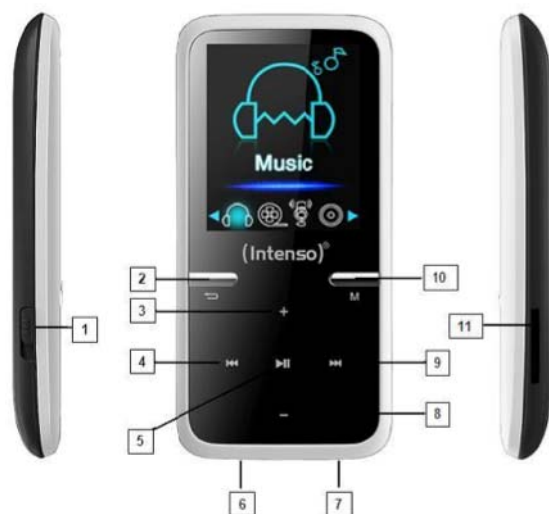

1. Stikalo za vklop/izklop
2. Gumb s puščico nazaj
3. Gumb za glasnost (+)
4. Gumb nazaj
5. Gumb za predvajanje/pavzo
6. Vtičnica Mini USB
7. Vtičnica za slušalke
8. Gumb za glasnost (-)
9. Gumb naprej
10. Gumb **M** (meni)
11. Reža za Micro SD kartico

2. VSEBINA PAKETA

Prosimo preverite, da se v paketu nahajajo vsi naslednji elementi:

- Intenso video predvajalnik
- Stereo slušalke
- Micro SD kartica
- CD s programsko opremo za konverzijo (v AVI format)
- USB kabel
- Navodila za uporabo

3. PRIKLOP NA RAČUNALNIK

Za izmenjavo datotek med vašim predvajalnikom in računalnikom, lahko predvajalnik s priloženim USB kablom enostavno priključite na računalnik.



PRIKLOP NAPRAVE

Predvajalnik povežete z računalnikom tako, da vtikač USB 2.0 na USB kablu vstavite v prosto USB vtičnico na delujočem računalniku, Mini USB vtikač kabla pa vstavite v predvajalnik. Predvajalnik postane prepoznan odstranljiv medij, ki je pripravljen za prenos datotek z računalnikom.

S funkcijo povleci/spusti ali kopiraj/prilepi lahko datoteke enostavno prenašate z računalnika na predvajalnik ali obratno.

ODKLOP NAPRAVE

Predno odstranite USB kabel se prepričajte, da je podatkovna povezava med napravama prekinjena!

To storite tako, da pritisnete in 1-2 sekundi držite gumb ►||. Na zaslonu se pokaže trenutni nivo polnjenja in prekinjeno povezavo podatkov.

Če uporabljate PC z operacijskim sistemom Windows (XP ali novejši), lahko predvajalnik odklopite tudi preko računalnika. To storite tako, da kliknete simbol za "Varno odstranitev strojne opreme" v Windows opravilni vrstici. Nato izberite "Video Scooter" in sledite napotkom na vašem računalniku, da potrdi uspešno opravljen postopek.

Če uporabljate operacijski sistem Mac, predvajalnik odklopite preprosto tako, da ikono predvajalnika odnesete v koš.

Opomba: če prenos datotek med napravama ni zaključen, predvajalnika ne odstranjajte. Lahko pride do izgube podatkov in poškodb naprave.

4. POLNILNA BATERIJA

Predvajalnik ima nameščeno notranjo polnilno baterijo. Pred prvim vklopom naprave poskrbite, da je baterija popolnoma napolnjena. To traja približno do tri ure.



Popolnoma polna baterija

POLNJENJE BATERIJE

Baterijo polnite preko USB povezave z vašim računalnikom. Napravo z USB kablom povežite na računalnik in napolnite baterijo. Postopek polnjenja se začne samodejno. Na zaslonu naprave se pokaže simbol za povezavo ("Connect").



Opomba: Za optimalno delovanje naprave je potrebno baterijo redno uporabljati. Če temu ni tako, baterijo polnite vsaj enkrat mesečno.

STATUS POLNENJA

Pritisnite in 1-2 sekundi držite gumb ►||, da se pokaže trenutni status polnosti baterije. Na zaslonu se pokaže simbol baterije. Če je baterija polna, je simbol zelen. Če se baterija še polni, je prikazana animacija polnjenja.

UPORABA NAPRAVE MED POLNENJEM

Predvajalnik lahko uporabljate tudi med samim postopkom polnjenja. Enostavno še enkrat pritisnite gumb ►||, da se na zaslonu namesto statusa polnosti baterije pojavi glavni meni.

Tudi med uporabo lahko vidite tudi trenutni status polnjenja. V zgornjem desnem kotu je prikazan v treh fazah, na primer med predvajanjem glasbe. Če je baterija polna, so prikazani vsi trije stolpci. Če se baterija polni, je prikazana animacija.



0 – 33%



34 – 66%



67-100%

Opomba: Če na napravi preklopite v prikaz statusa polnjenja ali uporabite napravo ki je povezana na računalnik, prenos podatkov z računalnikom ni več mogoč. Če želite ponovno prenašati podatke, je potrebno predvajalnik zopet povezati z računalnikom.

5. DELOVANJE

Opomba: prepričajte se, da je Micro SD kartica vstavljena v predvajalnik!

SPLOŠNO DELOVANJE

1. Vklop in izklop predvajalnika

Premaknite drsni gumb na levi strani naprave v položaj "ON" (vklop). Nato pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb ►||, da predvajalnik začne delovati. Če želite napravo preklopiti v stanje pripravljenosti, ponovno pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb ►||. Če želite predvajalnik za stalno izključiti., drsni gumb na levi strani naprave prestavite v položaj "OFF" (izklop).


Opomba: ta predvajalnik ima funkcijo varčevanja z energijo. Če naprava ne deluje dlje kot 10 minut, se samodejno izklopi.


2. Zaklep tipk

Za preprečevanje neželenih vnosov je predvajalnik opremljen s funkcijo zaklepanja tipk. Aktivirate jo tako, da hkrati pritisnete gumba ►|| in **M**. Potrditev vklopa funkcije lahko vidite na zaslonu, kjer se pojavi simbol zaklenjena ključavnice. Tipke odklenete tako, da ponovno hkrati pritisnete gumba ►|| in **M**. Kot potrditev se na zaslonu pokaže odklenjena ključavnica.

3. Glavni meni

Po vklopu predvajalnika se na zaslonu pojavi glavni meni. Sestavlja ga šest različnih elementov menija (glasba, video, fotografija, snemanje, raziskovalec datotek in nastavitve).

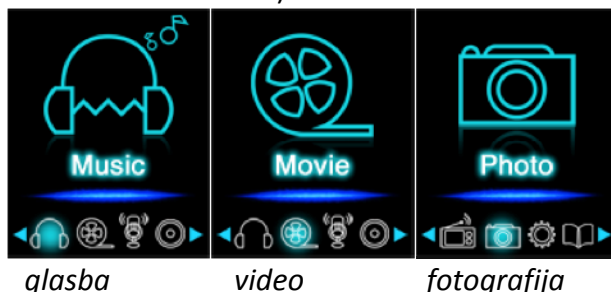

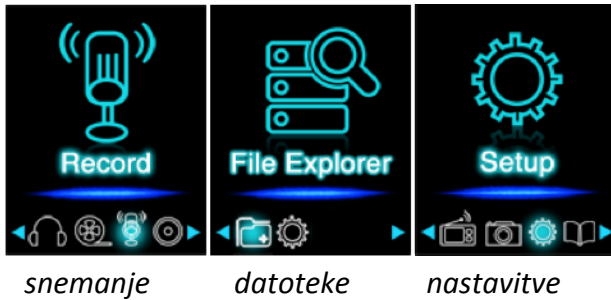

snemanje


datoteke

nastavitve

4. Premikanje po meniju

Z gumboma ►► naprej in ◀◀ nazaj se lahko premikate skozi različne menije. S pritiskom na gumb ►|| lahko odprete želeni meni ali zaženete izbrano funkcijo. Za povratek na prejšnji nivo na kratko pritisnete gumb ◀◀. Za povratek neposredno v glavni meni gumb ◀◀ pritisnete in držite 1-2 sekundi.

GLASBA

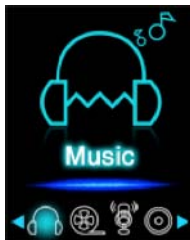

1. Predvajanje

Iz glavnega menija se premaknete v meni Glasba in izbiro potrdite s pritiskom na gumb ►||. Odpre se okno za predvajanje in predvajanje se začne samodejno. Če želite med predvajanjem pavzo in potem nadaljevati predvajanje, pritisnete gumb ►||. Za preskok na eno skladbo naprej ali nazaj pritisnete ustreznega gumba: ►► za naprej ali ◀◀ za nazaj. Če želite skladbo previti naprej ali nazaj, gumb preprosto držite.

Za prilagoditev glasnosti pritisnete gumb (+) ali (-).

2. Pregled mape

Če želite iz prikaza predvajanja priti do pregleda mape, pritisnete gumb ◀◀. Skozi mape in datoteke se premikate z gumboma ►► in ◀◀. Če z gumbom ►|| potrdite glasbeno datoteko, se le-ta začne predvajati. Če s tem gumbom potrdite mapo, se le-ta odpre. S pritiskom na gumb ◀◀ se premaknete na naslednji višji nivo v strukturi mape vse do glavnega menija.

Če želite izbrisati datoteko, se v pregledu mape premaknete na želeno datoteko in pritisnete gumb **M**. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb ►|| in tako za stalno izbrišete datoteko.


3. Ponavljanje dela A-B

Pri tem predvajalniku lahko izberete katerikoli del glasbene datoteke in ga nastavite na ponavljajoče predvajanje.

Med predvajanjem glasbenega dela pritisnete gumb **M** in določite začetno točko (A). S ponovnim pritiskom na gumb **M** določite končno točko (B). Izbrani del se bo sedaj predvajal ponavljajoče.

Opomba: Za dodatne možnosti konfiguracij odprite element Nastavitve v glavnem meniju.

VIDEO

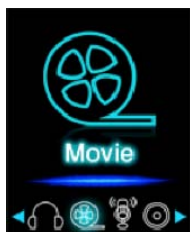

Opomba: za predvajanje video datotek na tem predvajalniku, morajo biti datoteke pretvorjene v AVI format in prilagojene predvajalniku, kar dosežete z uporabo priložene programske opreme za konverzijo.

1. Predvajanje

Iz glavnega menija se premaknite v meni Video in izbiro potrdite s pritiskom na gumb ►. Odpre se pregled mape. Z gumbom ►► ali ◀◀ izberite video datoteko, ki jo želite predvajati in izbiro potrdite s pritiskom na gumb ►. Predvajanje se začne samodejno.

Če želite med predvajanjem pavzo in potem nadaljevati predvajanje, pritisnite gumb ►. Za preskok na eno skladbo naprej ali nazaj pritisnite ustrezni gumb: ►► za naprej ali ◀◀ za nazaj. Če želite skladbo previti naprej ali nazaj, gumb preprosto držite.

Za prilagoditev glasnosti pritisnite gumb (+) ali (-).

2. Pregled mape

Če želite iz prikaza predvajanja priti do pregleda mape, pritisnite gumb ↩. Skozi obstoječe datoteke in mape se premikate z gumboma ►► in ◀◀. Če z gumbom ► potrdite video datoteko, se le-ta začne predvajati. Če s tem gumbom potrdite mapo, se le-ta odpre. S pritiskom na gumb ↩ se premaknete na naslednji višji nivo v strukturi mape vse do glavnega menija.

Če želite izbrisati datoteko, se v pregledu mape premaknite na želeno datoteko in pritisnite gumb M. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb ► in tako za stalno izbrišete datoteko.

FOTOGRAFIJE





1. Predvajanje

Iz glavnega menija se premaknite v meni Fotografija in izbiro potrdite s pritiskom na gumb ►. Odpre se pregled mape. Z gumbom ►► ali ◀◀ izberite sliko ki jo želite predvajati in izbiro potrdite s pritiskom na gumb ►. Za samodejno predvajanje slike ali pavzo, ustrezno pritisnite gumb ►.

2. Pregled mape

Če želite iz prikaza predvajanja priti do pregleda mape, pritisnite gumb ↩. Skozi obstoječe datoteke in mape se premikate z gumboma ►► in ◀◀. Če z gumbom ► potrdite datoteko, se le-ta začne predvajati. Če s tem gumbom

potrdite mapo, se le-ta odpre. S pritiskom na gumb  se premaknete na naslednji višji nivo v strukturi mape vse do glavnega menija.



 

Če želite izbrisati datoteko, se v pregledu mape premaknite na želeno datoteko in pritisnite gumb **M**. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb  in tako za stalno izbrišete datoteko.

Opomba: Za dodatne možnosti konfiguracij odprite element Nastavitve v glavnem meniju.

FUNKCIJA SNEMANJA






1. Snemanje

Iz glavnega menija se premaknite v meni Snemanje in izbiro potrdite s pritiskom na gumb . Predvajalnik je pripravljen, da preko vgrajenega mikrofona začne z audio snemanjem. To preprosto storite s pritiskom na gumb . Na zaslonu se pokaže trenutni posnetek. Za pavzo pri trenutnem snemanju ali nadaljevanje snemanja ponovno pritisnite gumb . Za shranjevanje posnetka med snemanjem pritisnite gumb **M**. S pritiskom na gumb  se premaknete nazaj na glavni meni; trenutni posnetek pa se tako samodejno shrani.

 Opomba: Posnete datoteke (format .wav) lahko s pomočjo raziskovalca najdete v mapi "VOICE". Če na disku predvajalnika ni dovolj prostora za snemanje, vas predvajalnik na to opozori s sporočilom "Disk space full!" (prostor na disku je poln).


 
 
 
2. Predvajanje


Iz glavnega menija se premaknite v meni Raziskovalec datotek in izbiro potrdite s pritiskom na gumb . Sedaj izberite mapo "VOICE". V njej so kronološko prikazani vsi pretekli posnetki. Premaknite se na želeno datoteko in s pritiskom na gumb  začnete s predvajanjem. S pritiskom na gumb  se premaknete nazaj v glavni meni.


Opomba: Za dodatne možnosti konfiguracij odprite element Nastavitve v glavnem meniju.

RAZISKOVALEC DATOTEK



Iz glavnega menija se premaknite v meni Raziskovalec datotek in izbiro potrdite s pritiskom na gumb . Prikaže se glavni direktorij vaše spominske kartice. Po datotekah in mapah se premikate z gumboma  ali . Če z gumbom  potrdite datoteko, se le-ta začne predvajati. Če s tem gumbom potrdite mapo, se le-ta odpre. S


pritiskom na gumb  se premaknete na naslednji višji nivo v strukturi mape vse do glavnega menija.

Če želite izbrisati datoteko, se v pregledu mape premaknite na želeno datoteko in pritisnite gumb **M**. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb  in tako za stalno izbrišete datoteko.

Opomba: V meniju Nastavitve pod elementom "Sistem" si nahaja "Information", kjer so navedene informacije o neizkoriščenem ali rezerviranem prostoru na disku, kot tudi celoten prostor diska vstavljenе spominske kartice.

NASTAVITVE



Iz glavnega menija se premaknite v meni Nastavitve in izbiro potrdite s pritiskom na gumb .

1. Glasba

V elementu menija Glasba lahko najdete naslednje možnosti nastavitvev:

- **Način predvajanja**

Tukaj definirate želeni način predvajanja:

"Track once"	Izbrana skladba se predvaja enkrat, nato se predvajanje ustavi.
"Repeat track"	Predvajanje izbrane skladbe se ponavlja.
"Folder once"	Skladbe v izbrani mapi se predvajajo enkrat, nato se predvajanje ustavi.
"Repeat folder"	Ponavlja se predvajanje vseh skladb v trenutno izbrani mapi.
"All once"	Vse skladbe so predvajane enkrat.
"Repeat all"	Ponovi se predvajanje vseh shranjenih skladb.
"Intro"	Intro posameznih skladb.

- **Naključno predvajanje**

Tukaj lahko aktivirate ali deaktivirate naključno predvajanje vseh glasbenih datotek.

- **Izenačevalnik**

Tukaj lahko izberete vaš najljubši način izenačevanja. Izbirate lahko med Normalno, Rock, Pop, Klasika, Bass in Jazz.

2. Snemanje

V elementu menija "Snemanje" lahko določite kvaliteto posnetka. Izbirate lahko med normalno kvaliteto (32 KBPS) in visoko kvaliteto (64 KBPS). Pri tem upoštevajte, da visoka kvaliteta zavzame več prostora na disku.

3. Fotografija

V elementu menija Fotografija lahko določite čas prikaza slike pri samodejnem prikazovanju. Izbirate lahko med 2s, 4s, 6s, 8s in 10s.

4. Zaslón

V elementu menija Zaslón lahko najdete naslednje možnosti nastavitvev:

- **Trajanje osvetlitve**

Tukaj lahko določite dolžino osvetlitve zaslóna. Izbirate lahko med 5s, 10s, 15s, 20s, 30s in vedno aktiven.

- **Svetlost**

Tukaj lahko s petimi nivoji določite svetlost osvetlitve zaslóna.

- **Eko nain**

e aktivirate Eco nain, se zaslón po preteku prednastavljenega asa popolnoma izkljui. e je Eco nain deaktiviran, zaslón tudi po preteku prednastavljenega asa ostane osvetljen na najnižjem nivoju. Upoštevacite pa, da to zelo zmanjšuje življenjsko dobo baterije.

5. Tajmer za spanje

V elementu menija Tajmer za spanje lahko določite asovno obdobje, po katerem se naprava samodejno izklopi. Izbirate lahko med "off" (naprava se ne izkljui samodejno), 10min, 15min, 20min, 30min, 60min in 120min.

6. Jezik

V elementu menija Jezik lahko izbirate med osmimi prednastavljenimi jezikovnimi možnostmi. In sicer: angleški, španski, francoski, nemški, italijanski, portugalski, poljski in ruski jezik.

7. Sistem

V elementu menija Sistem imate naslednje možnosti:

- **Informacije**

Na tem mestu dobite informacije o različici programske opreme predvajalnika, skupnem razpoložljivem prostoru na disku, rezerviranem prostoru na disku (U:) in prostem prostoru na disku (F:) vaše spominske kartice.

- **Tovarniške nastavitve**

S potrditvijo te možnosti vse nastavitve predvajalnika ponastavite na privzete tovarniške nastavitve.

6. MICRO SD KARTICA

Predvajalnik nima lastnega notranjega spomina. Le-tega zagotovite z vstavljanjem spominske kartice v velikosti, ki je navedena na embalaži. S pomojo priložene USB povezave raunalnik prepozna le predvajalnik, ki ima vstavljeno spominsko kartico. Predvajalnik podpira vse spominske kartice z zmogljivostjo do 64GB.

TEHNINI PODATKI

Dimenzije:	88mm (v) x 41 mm (š) x 9,0 mm (d)
Teža:	približno 30 g
LCD:	4,4 cm (1,8 in) barvni zaslón, loljivost: 128 x 160 slikovnih tok
PC povezava:	USB 2.0 (PC), mini USB vtinica (predvajalnik)

Baterija: polnilna Li-polimerna baterija, zmogljivost: 150mAh
predvajanje glasbe: približno 12 ur (MP3 glasba v načinu varčevanja z energijo)

Frekvenčno območje: 20Hz do 20000Hz
SNR: >70dB
Glasbeni format: MP3 / WMA 32 – 320kbps
Video format: AVI 160 x 120 slikovnih točk
Format snemanja: WAV z 32 ali 64 KBPS
Format slike: JPEG/BMP
Temperatura delovanja: 0 do 40°C
Operacijski sistem: Windows XP / Vista / Win7 / Win8, Mac 9.2 ali novejši

Izključitev odgovornosti

Spremembe programske opreme in (ali strojne opreme) so predmet sprememb brez predhodnega opozorila. Iz tega razloga je možno, da se deli navodil za uporabo, tehničnih podatkih in slik v tej dokumentaciji razlikujejo od izdelka, ki ga držite v roki. Vsi izdelki opisani v teh navodilih so samo za namen pojasnitve in niso nujno skladni z vsako določeno situacijo. Na podlagi teh navodil za uporabo se ne more zahtevati odgovornost.

Okolju prijazno odstranjevanje



Naprave označene s tem simbolom so predmet evropske direktive 2002/96/ES. Vse električne in odslužene električne naprave je potrebno ločiti od gospodinjskih odpadkov in odstraniti na za to določenih javnih zbirališčih. S pravilnim odstranjevanjem odsluženih električnih naprav se izognete onesnaževanju okolja.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **MP3 predvajalnik Intenso Video Scooter**
Kat. št.: **127 42 20**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.