



## NAVODILA ZA UPORABO

# Razdelilna letev s prenapetostno zaščito APC by Schneider Electric PM5-GR

Kataloška št.: 13 33 080



## Kazalo

|                        |   |
|------------------------|---|
| Varnost .....          | 2 |
| Priključitev .....     | 2 |
| Slike .....            | 3 |
| Tehnični podatki ..... | 4 |
| Garancijski list ..... | 5 |

## Varnost

- Naprave ne smete priključiti med nevihto.
- Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- Prenapetostne zaščite ne uporabljajte na izjemno toplih ali vlažnih mestih. Naprava ni primerna za priključitev na opremo za akvarije.

## Priključitev

1. Prenapetostno zaščito je treba priključiti na ozemljeno električno vtičnico.
2. Električni vtič računalnika in/ali ostalih električnih naprav priključite na vtičnice ③ prenapetostne zaščite.

**Opomba:** Prosimo, da pred priključitvijo na prenapetostno zaščito preverite, če naprava, ki jo želite zaščititi, pravilno deluje.

3. Pri modelih serije PM5T povežite modularni telefonski kabel s telefonskim priključkom in priključkom prenapetostne zaščite ⑥, ki je označen s simbolom ⚡. Drugi modularni telefonski kabel povežite s priključkom prenapetostne zaščite ⑥, ki je označen s simbolom ⚡, in s telefonom, modемом ali faksom.
4. Vsi modeli serije PM5V nudijo koaksialne priključke. Povežite koaksialni kabel kablskega vira s priključkom ⑤, ki je označen s simbolom ⚡. Povežite koaksialni kabel priključka ⑤, ki je označen s simbolom ⚡, z napravo, ki jo želite zaščititi (kabelski sprejemnik za televizor, videorekorder, televizor, kabelski modem).
5. Pri seriji PM5U priključite polnilni USB-kabel na priključek ④, ki poskrbi za napajanje naprav z možnostjo polnjenja prek USB-priključka, kot so pametni telefoni, tablični računalniki itd.
6. Prestavite stikalo za vklop/izklop ② v položaj „I“.

**Inštalacijski odklopnik ①** – Če pride do preobremenitve na izhodu, se dovod toka samodejno loči, oprema pa se loči od izdelka SurgeArrest. Ločite vse priključene naprave in pritisnite na inštalacijski odklopnik, da ponastavite prenapetostno zaščito. Nato lahko ponovno priključite vse naprave.


**Prikaz prenapetostne zaščite ⑨** – Ko je naprava priključena in vključena, zeleni prikaz prenapetostne zaščite s svetlenjem signalizira, da lahko prenapetostna zaščita ščiti napravo pred škodljivimi električnimi napetostmi. Če lučka pri priključeni in vključeni prenapetostni zaščiti ne sveti, potem je zaščita poškodovana in več ne more ščititi priključenih naprav. Prosimo, da se obrnete na servisno službo APC, kjer boste dobili navodila za pošiljanje naprave na popravilo.

**Prikaz ozemljitve** – Ko je prenapetostna zaščita priključena in vključena, sveti zelena LED za prikaz ozemljitve **10** in s tem signalizira, da je električna vtičnica pravilno ozemljena. Če prikaz ozemljitve ne sveti, to pomeni, da električno omrežje v zgradbi ni pravilno ozemljeno. Prosimo, poskrbite, da to težavo odpravi usposobljen električar.

**Polnilni USB-priključek** **4** – Prek dveh praktičnih polnilnih USB-priključkov lahko napajate vse naprave z možnostjo polnjenja prek USB-priključka, kot so pametni telefoni, tablični računalniki, digitalni fotoaparati itd. **Opomba:** Hkratno polnjenje dveh naprav lahko zmanjša hitrost polnjenja.

**Nastavek za speljavo kablov** **8** – Poskrbi za čisto in organizirano priključitev napajalnih kablov na napravo. Lahko ga tudi skupaj s prenapetostno zaščito pritrдите na steno **8** (glejte spodaj).

**Slike**

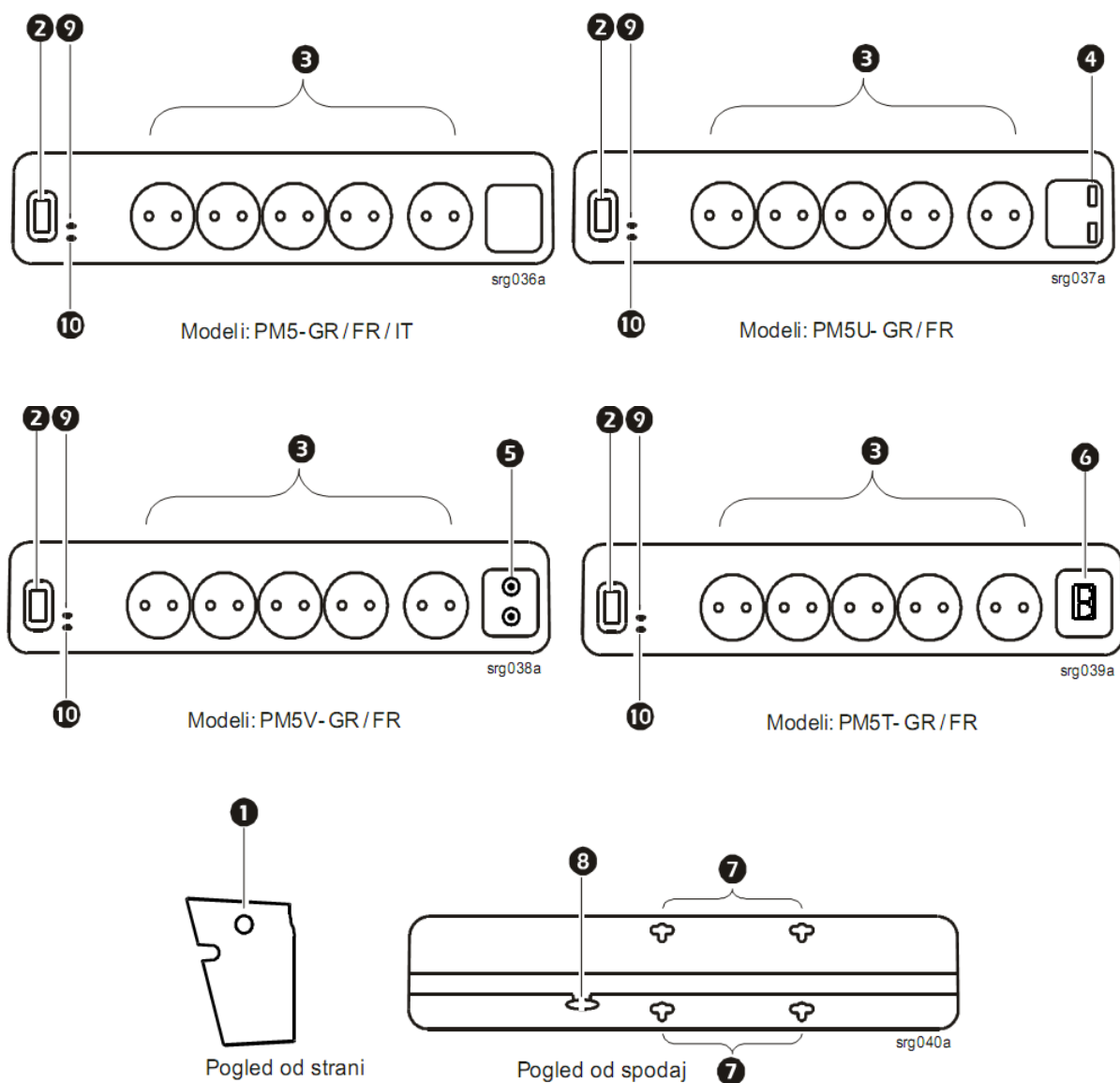

## Tehnični podatki

Nazivna vhodna napetost: ..... 230 V  
USB-polnilnik/sekundarna zaščita:  
Model PM5: ..... ni podatka  
Model PM5U: ..... USB-polnilnik, 2 priključka (5 V, 2,4 A skupaj)  
Model PM5V: ..... koaksialni, 1 vhod/1 izhod  
Model PM5T: ..... telefon, 1 vhod/1 izhod  
Vhodna frekvenca: ..... 50 Hz + 5 Hz  
Maks. napetost kabla na fazo: ..... 10 A  
Dolžina kabla: ..... 1,8 m (5,90 ft)  
Nazivna moč: ..... 918 J  
Izločevanje elektromagnetnih/radiofrekvenčnih motenj: ..... < 40 dB  
Mere (Š x G x V): ..... 72,6 x 370,4 x 55,8 mm (2,86 x 14,58 x 5,59 in)



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Razdelilna letev s prenapetostno zaščito APC by Schneider Electric PM5-GR**  
Kat. št.: **13 33 080**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**