


# Navodila za uporabo CALIBER 120 BT

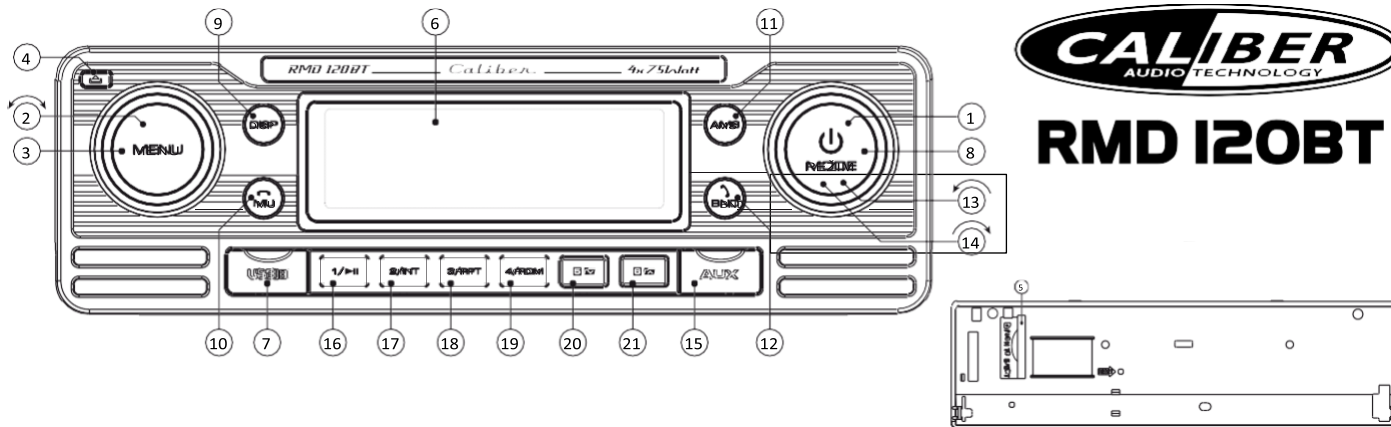

Ključ	Sistem		Tuner		MP3/WMA		BT Audio		Bluetooth	
	Kratek tisk	dolgi pritisk	Kratek tisk	dolgi pritisk	Kratek tisk	dolgi pritisk	Kratek tisk	dolgi pritisk	Kratek tisk	dolgi pritisk
1	Napajanje	Izklop								
2	Vrtilna glasnost									
3	Meni (zvok / sistem)				V REDU					
4					Sprostitev plošče					
5					Vhod za kartico SD					
6					Zaslon LCD					
7					Priljuček USB					
8	Način		Način		Način					
9	Prikaz									
10	Izklopite glasnost								Zavrnitev dohodnega klica/konec klica	
11			AMS							
12			Skupina						Odgovorite na prihajajoči klic	Prenos pogovora v mobilni telefon
13			Poiščite navzdol	Ročno navzdol	Izsledite	hitro nazaj	Izsledite			
14			Poiščite	Ročno navzgor	Sledenje	hitro naprej	Sledenje			
15					3,5-milimetrski vhodni priključek AUX					
16			M1	Trgovina M1	Predvajanje /zaustavitev		Predvajanje/ zaustavitev			
17			M2	Trgovina M2	Uvod					
18			M3	Trgovina M3	Ponovite					
19			M4	Trgovina M4	Shuffle					
20			M5	Trgovina M5	Datoteka navzdol					
21			M6	Trgovina M6	Vložite datoteko					

	Opis funkcij
Izdaja plošče	Pritisnite ta gumb, da sprostite sprednji panel.
Napajanje	Funkcija Power za aktiviranje ali deaktiviranje enote.
Skupina	Z izbiro pasov lahko izberete različne sprejemne pasove, npr. FM1, FM2 in FM3.
AF	AF pomeni alternativne frekvence; sprejemnik se vrne na alternativne frekvence, kadar je sprejemni signal slabši.
TA	TA pomeni prometno obvestilo, kar pomeni, da vam bo dajal informacije o prometu (če se oddaja) ne glede na to, v katerem načinu ste (SD, USB itd.), samodejno prekine SD in posreduje informacije, nato pa samodejno preklapi nazaj v izbrani način.
Ročno navzgor/navzdol	Držite vrtljivi gumb, da preklopite na ročno iskanje radijskih frekvenc (korak za korakom navzgor/navzdol)
Meni (sistem)	Za več sekund pritisnite gumb VOL/SEL, da aktivirate ciklični način in izberete eno od naslednjih uporabniških navodil: AF vklop/izklop > TA vklop/izklop > PTY izklop/govor/glasba > REG loc/dx > TA išči/alarm > PI zvok/izklop > RETURN L/S > BEEP vklop/izklop > AREA eur/usa (obrnite za prilagoditev)
Zvočni meni	Gumb menija Audio omogoča nastavitve zvočnega sistema z naslednjimi možnostmi: Bass, Treble, Balance in Fader. Te možnosti lahko uporabite za natančno nastavitve zvoka. V načinu DSP lahko izbirate med prednastavljenimi nastavitvami EQ: KLASIČNA, POP, ROCK.
Način	Z gumbom za način lahko preklopite z enega vira (npr. SD) na drug vir (npr. Tuner) tako, da gumb pritisnete tolikokrat, kolikor je potrebno.
AMS	AMS pomeni Automatic store (samodejno shranjevanje); v načinu tunerja samodejno shrani 6 najmočnejših postaj (M1-M6). Opomba: vse predhodno shranjene postaje se izgubijo.
Vrtilna glasnost	S tem gumbom lahko nastavite glasnost od najnižje do najvišje ravni. OPOMBA visoke ravni zvoka lahko povzročijo poškodbe vaših ušes.
M1-M6	To so prednastavljene postaje, kamor lahko shranite priljubljene radijske postaje, če ste v načinu tunerja.
Zaustavitev/igranje	S tem gumbom lahko v načinu USB ali SD predvajate ali ustavite glasbo.
Ponovite	S funkcijo Ponovi se izbrana skladba ali album predvaja neprekinjeno. Na voljo v načinu USB in SD.
Shuffle	S predvajanjem naključnih skladb se predvajajo vse skladbe. Na voljo v načinu USB in SD.
Datoteka navzdol/navzgor	V načinu MP3 pritisnite ta gumb, da se premaknete za eno mapo navzgor ali navzdol.
Sledenje navzdol/navzgor	V načinu MP3 pritisnite ta gumb, da se pomaknete za eno skladbo navzgor ali navzdol.
hitro naprej/nazaj	Z dolgim pritiskom hitro preusmerite naprej na USB ali SD.
3,5-milimetrski priključek AV	Priključitev zunanega avdio sistema.
USB poort	Ko vstavite ključek USB, se naprava preklapi v način USB.
Vhod za kartico SD (za ploščo)	Za vstavitve kartice SD odstranite sprednji panel. Ko vstavite kartico SD, se enota preklapi v način SD. (Največ 16 GB kartica)
Ponastavitev (za ploščo)	Z nekovinskim koničastim predmetom pritisnite gumb za ponastavitev in ga držite 5 sekund. Enota bo nastavljena na tovarniške nastavitve.

Bluetooth	Opis funkcij
	Odprite meni <i>Bluetooth</i> s pritiskom in držanjem gumba "MENU".
Združevanje	V mobilnem telefonu aktivirajte Bluetooth in poiščite razpoložljive naprave. Izberite "Car Audio" in geslo "8888". Če je postopek uspešen, se prikaže "BT ON".
Ponovna povezava	Enota se običajno samodejno ponovno poveže.
Zavrnitev prihajajočega klica	Če ne želite sprejeti klica, pritisnite gumb (MU) in se vrnite v običajni način predvajanja.
Prenos	. Prenos zvoka iz glavne enote nazaj v mobilni telefon. Dolgo pritisnite gumb Prenos (BND), da prenesete zvok nazaj v mobilni telefon.