



NAVODILA ZA UPORABO

Vtični napajalnik, nastavljiv Ansmann 1201-0010 5 V, 6 V, 7.5 V, 9 V, 12 V, 13.5 V, 15 V
3000 mA 36 W

Kataloška št.: 149 69 97

Kazalo

1. Skica napajalnika	2
2. Dodatki	3
3. Tehnični podatki HCPS 36,0/3000	3
4. Varnostna navodila	3
Garancijski list	5
4. Prevod izvirne izjave o skladnosti	6
5. Izvirna izjava o skladnosti	7

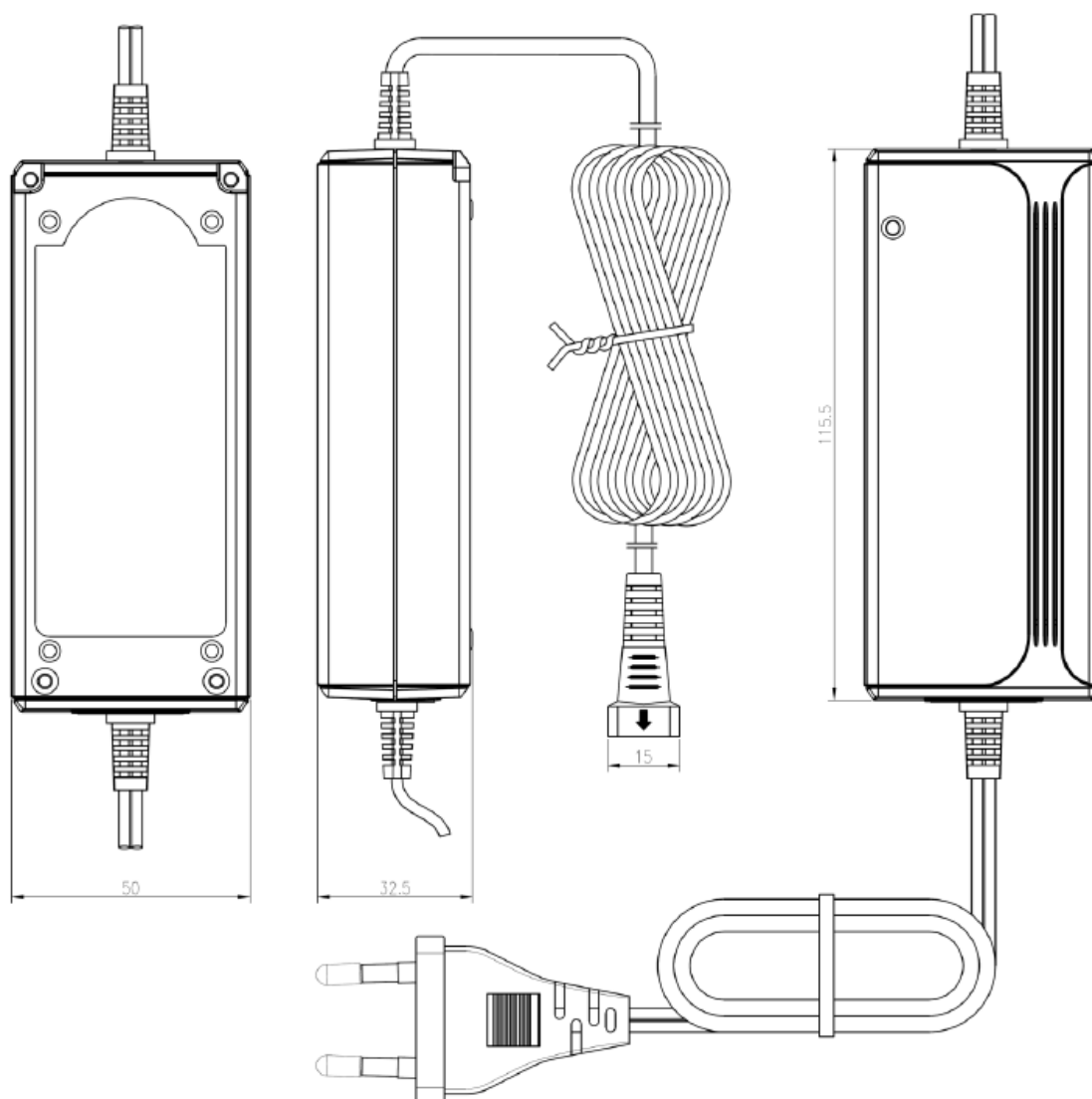
Ime izdelka: HCPS 36.0 / 3000

Številka dela: 1201-0010

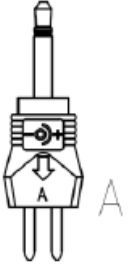
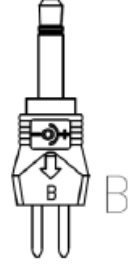
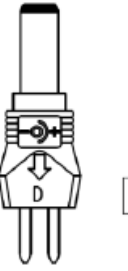
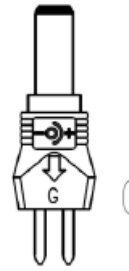
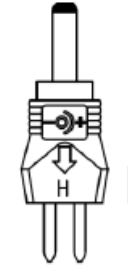
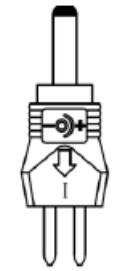
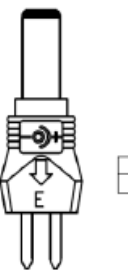
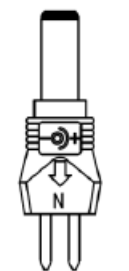
Številka povpraševanja: ANHC1509

Ustvarjalec/datum: CB/08. 07. 2015

1. Skica napajalnika



2. Dodatki

 <p>Klinken vtič $\varnothing 2,5 \times 13 \pm 0,5$ mm</p>	 <p>Klinken vtič $\varnothing 3,5 \times 15$ mm</p>
 <p>Votli vtič $\varnothing 2,1 \times \varnothing 5 \times 12$ mm</p>	 <p>Votli vtič $\varnothing 2,5 \times \varnothing 5,5 \times 12$ mm</p>
 <p>Votli vtič $\varnothing 1,35 \times \varnothing 3,5 \times 10$ mm</p>	 <p>Votli vtič $\varnothing 1,7 \times \varnothing 4 \times 10$ mm</p>
 <p>Votli vtič $\varnothing 2,1 \times \varnothing 5,5 \times 12$ mm</p>	 <p>Votli vtič $\varnothing 1,5 \times \varnothing 5,5 \times 12$ mm</p>

3. Tehnični podatki HCPS 36,0/3000

Vhodna napetost:	100–240 V ± 10 % 60/50 Hz 800 mA
Izhodna napetost:	5-6-7.5-9-12 V ± 10 % urejeno
Izhodni tok:	- 5–12 V /3000 mA ± 5 % - 13.5 V/2400 mA ± 5 % - 15 V/2400 mA ± 5 %
Poraba energije v pripravljenosti:	< 0,3W
Izhodna električna zaščita:	zaščita pred kratkim stikom
Zaščita:	IP 40

Hycell, power solution, proizvajalec: ANSMANN AG Industriestraße 10, D-979559 Assamstadt, Nemčija.

Izolacija:	4 kV primarno/sekundarno
Delovna temperatura:	0°C.....+25°C
Temperatura shranjevanja:	-25°C.....+70°C
Teža:	307 g vključno z dodatki, brez embalaže
Ohišje:	Črno
Material ohišja:	ABS plastika
Dodatki:	- 1x tipka za nastavitve sekundarne napetosti - 6x votli vtič - 2x Klinken vtič
Odobritev:	CE
Emabalaža:	barvna škatla vklj. večjezično navodilo za uporabo

www.hycell.de

4. Varnostna navodila

- Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Naprava in njena priključna vrstica ne sme biti na dosegu otrok mlajših od 8 let.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Vtični napajalnik, nastavljiv Ansmann
1201-0010 5 V, 6 V, 7.5 V, 9 V, 12 V, 13.5 V,
15 V 3000 mA 36 W
Kat. št.: 149 69 97

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

4. Prevod izvirne izjave o skladnosti

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



Mi

ANSMANN AG Industriestraße 10, D-979559 Assamstadt, Tel.: +49 6294 4204 0,
Faks: +49 6294 4204 4400

s svojo odgovornostjo izjavljamo, da je naš izdelek

vtični napajalnik
del št.: **1201-0010**
HCPS 3,6/3000

Odd.: 5 ...13,5 VDC – 2400 ... 3000 mA

na katerega se nanaša ta izjava, je v skladu z naslednjimi standardi,

EMC

EN55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

LVD

EN 62368-1:2014 + AC:2015

v skladu z določbami direktive (direktiv)

2011/65/EU (RoHS II) : EN 50581 : 2012

2009/125 / ES (ErP) + Uredba Komisije 278/2009 (serija EuP 7)

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

5. Izvirna izjava o skladnosti



CE **DECLARATION OF CONFORMITY**
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Wir **ANSMANN AG**
We **Industriestraße 10 D-97959 Assamstadt**
Nous **Tel.: +49 6294 4204 0 Fax.: +49 6294 4204 4400**

*erklären unter alleiniger Verantwortung, daß das Produkt
declare under our sole responsibility that our product
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit*

Steckernetzgerät / plugin power supply
part no.: 1201-0010
HCPS 3.6 / 3000
pri : 100..240V 60/50Hz / sec : 5..13.5VDC - 2400..3000mA

*auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit der/den folgenden Normen,
to which this Declaration relates, is in conformity with the following standard(s),
auquel cette déclaration se réfère, est conforme à la (aux) norme(s),*

EMC

EN55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

LVD

EN 62368-1:2014 + AC:2015

*gemäß den Bestimmungen der Richtlinie(n)
following the provisions of the Directive(s)
selon les dispositions de(s) Directive(s)*

2011/65/EU (RoHS II) : EN 50581 : 2012

2009/125/EC (ErP) + Commission Regulation 278/2009 (EuP lot 7)

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

16.07.2018

i.V. Adrian Selke - Ansmann AG - Assamstadt
[Head of Quality Assurance, Authorized representative]
[Bereichsleiter Qualitätswesen, Dokumentationsbevollmächtigter]

Ansmann AG
Industriestraße 10
97959 Assamstadt
Tel.: 06294 / 4204 - 0
Fax.: 06294 / 4204 - 4400
E-Mail: info@anmann.de
Internet: <http://www.anmann.de>

Vorstandsvorsitzender: Jürgen Dietz
Vorstand: Markus Fürtz, Georg Schifferdecker
Aufsichtsratsvorsitzender: Lothar Wegner
Reg. Amtsgericht: Ulm HRB 8721168
USt-IdNr.: DE156783270
WEEE Nr.: DE32056790

Banqueverbindingen:
Volksbank Krautheim DE79666693420030055101
Sparkasse Tauberfranken DE64673525650006082010
BW-Bank DE32660501010004110714
Deutsche Bank DE97620700810120077300

