



NAVODILA ZA UPORABO

Upravljalna enota za namakanje Basetech

Kataloška št.: 15 30 891



BASETech

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Aktualna navodila za uporabo	3
Razlaga simbolov	3
Varnostni napotki	3
a) Splošno	3
b) Baterije	4
Upravljalni elementi	4
Priprava na uporabo	5
a) Vstavljanje/menjava baterij	5
b) Vodni in cevni priključek	5
c) Osnovna nastavitvev	5
d) Programiranje časov namakanja	6
e) Nastavitve funkcije Eco	6
f) Programiranje načina namakanja	6
Vzdrževanje in čiščenje	7
Odstranjevanje	7
a) Izdelek	7
b) Baterije	7
Tehnični podatki	8
Garancijski list	9

Predvidena uporaba

Izdelek se uporablja za samodejno namakanje rastlin. Izdelek je vodotesen v skladu z vrsto zaščite IPX7 in je primeren za uporabo na prostem. Z izdelkom lahko v intervalih ob določenih časih poskrbite za samodejno namakanje, npr. na vrtu. Napajanje poteka z dvema 1,5 V baterijama tipa AA (nista priloženi).

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot je npr. kratek stik itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Upravljalna enota za namakanje
- Navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo si lahko prenesete z naše spletne strani www.conrad.com/downloads ali pa skenirate QR-kodo, ki jo vidite desno. Upoštevajte napotke na spletni strani.



Razlaga simbolov



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je obvezno treba upoštevati.



Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

IPX7 Izdelek je pri kratkotrajni potopitvi vodotesen.

Varnostni napotki



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

a) Splošno

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe na napravi,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na ta izdelek.
- Ko obstaja nevarnost zmrzali, ločite izdelek od vodne pipe in cevi ter ga shranite na mestu, ki je zaščiteno pred zmrzaljo.
- Preprečite, da bi vodni pritisk presegal 6 barov, sicer obstaja nevarnost poškodb.
- V primeru dvomov glede delovanja, varnosti ali priključitve izdelka se obrnite na strokovnjaka.


- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

b) Baterije

- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije, saj boste s tem preprečili morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja. Iztečene ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede. Priporočamo, da pri rokovanju s poškodovanimi baterijami nosite zaščitne rokavice.
- Baterije shranjujte izven dosega otrok. Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo.
- Vse baterije je treba zamenjati hkrati. Mešanje starih in novih baterij lahko pripelje do iztekanja baterij in do poškodb naprave.
- Baterij ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne pride do kratkega stika. Navadnih, nepolnilnih baterij nikoli ne poskušajte polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!


Upravljalni elementi

- 1 Priključek za vodno pipo, vhod
- 2 LCD-prikazovalnik
- 3 Tipka ▲, navzgor
- 4 Tipka ▶
- 5 Tipka OK
- 6 Tipka ▼, navzdol
- 7 Tipka ◀
- 8 Baterijski predal, zadnja stran (na sliki ni viden)
- 9 Cevni priključek, izhod

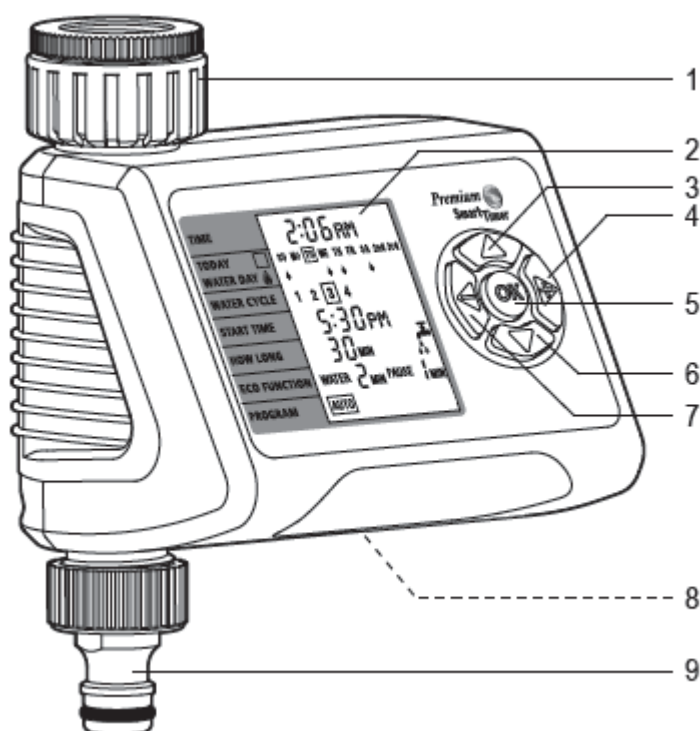

Priprava na uporabo

a) Vstavljanje/menjava baterij

- Izvlecite baterijski predal (8) iz ohišja.
- V baterijski predal vstavite dve 1,5 V bateriji tipa AA. Upoštevajte oznake za pravilno polarnost (+/-) v baterijskem predalu.
- Baterijski predal ponovno v celoti vstavite v ohišje.
- Ko se na LCD-prikazovalniku pojavi simbol za nizko stanje napolnjenosti baterij , zamenjajte baterije. Vsekakor pa jih je treba zamenjati najmanj enkrat na leto.


b) Vodni in cevni priključek

- Priključitev na vodno pipo lahko opravite pred ali po opravljenem programiranju.
- Povežite priključek za vodno pipo (1) z ustrezno vodno pipo.
- Povežite cev za zalivanje z ustreznim spojnikom na cevnem priključku (9).
- Odprite vodno pipo in jo pustite odprto. Vodni pritisk ne sme presegati 6 barov. Voda bo tekla iz cevi ob programiranih časih.

c) Osnovna nastavitvev

Pri programiranju sledite položaju kurzorja. Nastavite čase s tipko ◀ (7) ali ▶ (4). Potrdite nastavitve s tipko **OK** (5) ali ▼ (6). Kurzor preklopi na naslednji položaj za nastavitvev.

V stanju tovarniških nastavitvev je čas prikazan v 12-urnem časovnem formatu. Pritisnite in pribl. 10 sekund držite tipko **OK**, dokler LCD-prikazovalnik ne preklopi. Čas je prikazan v 24-urnem časovnem formatu. Za preklon nazaj na 12-urni časovni format ponovno pritisnite in pribl. 10 sekund držite tipko **OK**.

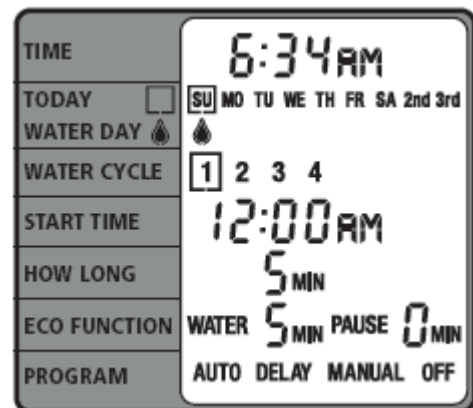

- Položaj „TIME“ (čas): Nastavite čas s tipko ◀ in ▶. Vsakič potrdite nastavitvev s tipko **OK** ali s tipko ▼.
- Položaj TODAY (danes): Nastavite trenutni dan v tednu. Dan v tednu prikazuje simbol kurzorja □. Dnevi v tednu so prikazani z angleškimi kraticami:
SU (nedelja) MO (ponedeljek) TU (torek) WED (sreda)
THU (četrtak) FRI (petek) SAT (sobota).
Potrdite svojo izbiro s pritiskom tipke **OK** ali ▼.
- Položaj WATER DAY (dan namakanja): Kurzor preklopi na nastavitvev za dan namakanja in prikazuje simbol ◊. Potrdite želeni dan namakanja s pritiskom tipke **OK**. Za potrditev je prikazan simbol ▲. S ponovnim pritiskom tipke **OK** lahko nastavitvev spet izbrišete. S tipko ◀ ali ▶ preklopite na drugi dan v tednu oz. na položaj „2nd“ ali „3rd“ (vsak drugi ali tretji dan). Položaj „2nd“ ali „3rd“ nudi možnost, da namesto določenega dneva v tednu aktivirate namakanje vsak drugi (2nd) ali tretji (3rd) dan.
- S tipko ▼ preklopite na naslednji nivo nastavitvev (namakalni cikel).

d) Programiranje časov namakanja

- Položaj WATER CYCLE (namakalni cikel): S tipko ◀ ali ▶ prestavite simbol kurzorja □ na „1“. Za nastavitev prvega namakalnega cikla potrdite svojo izbiro s tipko **OK** ali ▼.
- Položaj START TIME (začetni čas): Nastavite (tipka ◀ ali ▶) in potrdite (tipka **OK** ali ▼) začetni čas.
- Položaj HOW LONG (trajanje namakanja): Nastavite (tipka ◀ ali ▶) in potrdite (tipka **OK** ali ▼) trajanje namakanja. Za hitro spreminjanje časa naprej ali nazaj pritisnite in držite tipko ◀ ali ▶. Maksimalno trajanje znaša 240 minut.
- Po potrebi nastavite čase namakalnih ciklov 2, 3 in 4.

e) Nastavitev funkcije Eco


- Položaj ECO FUNCTION (funkcija Eco): Ko želite prekinitev namakalnih ciklov, aktivirajte funkcijo Eco. Na LCD-prikazovalniku utripa napis „WATER“. Nastavite (tipka ◀ ali ▶) in potrdite (tipka **OK** ali ▼) časovni interval za namakanje. Na LCD-prikazovalniku utripa napis „PAUSE“. Nastavite (tipka ◀ ali ▶) in potrdite (tipka **OK** ali ▼) časovni interval za premor med časi namakanja. Maksimalni čas, ki ga lahko nastavite, znaša 19 minut.

→ S funkcijo Eco lahko programirate individualne čase namakanja, ki jih lahko prilagodite različnim primerom rabe (trata, kulturne rastline itd.) in talnim razmeram. To pomaga tlom pri vpijanju vode, saj je možno z ustreznimi časi doseči zadostno znižanje nivoja vode. Po aktivaciji funkcije Eco se nastavitev uporabi pri vseh namakalnih ciklih.

Primer: Namakalni cikel 1 = 60 minut, namakanje 6 minut → premor 3 minute → namakanje 6 minut → premor 3 minute ...

f) Programiranje načina namakanja

- Položaj PROGRAM (način namakanja): Izbirate lahko med naslednjimi načini: samodejni, prekinitev v primeru dežja, ročno namakanje in izklop.
- Za aktivacijo samodejnega načina prestavite simbol kurzorja □ v položaj AUTO (tipka ◀ ali ▶) in potrdite izbiro (tipka **OK** ali ▼).
- Če je ob naslednjem času napovedan dež, lahko prekinete program za obdobje do 6 dni. Prestavite simbol kurzorja □ v položaj DELAY in potrdite izbiro (tipka **OK** ali ▼). S tipko ◀ ali ▶ nastavite število dni, ko naj bo program prekinjen. Potrdite nastavitev s pritiskom tipke **OK** ali ▼.
- V času, ko se namakanje ne izvaja, lahko ročno nastavite čas namakanja. Prestavite simbol kurzorja □ v položaj MANUAL in potrdite izbiro (tipka **OK** ali ▼). Nastavite trajanje namakanja. Glejte položaj HOW LONG. Nato lahko po želji aktivirate funkcijo Eco. Ponovno prestavite simbol kurzorja □ v položaj MANUAL in potrdite izbiro (tipka **OK** ali ▼). Če voda ne teče ali pa naprava ni priključena na vodno pipo, se pojavi simbol vodne pipe ⚡. Odprite vodno pipo.

- Če želite za dalj časa deaktivirati samodejno namakanje, prestavite simbol kurzorja  v položaj OFF (tipka ◀ ali ▶) in potrdite izbiro (tipka OK ali ▼). Programirano namakanje je nato deaktivirano.

Vzdrževanje in čiščenje

- V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo na delovanje naprave.
- Za čiščenje zunanosti izdelka uporabite rahlo vlažno krpo.
- Ko obstaja nevarnost zmrzali in v mesecih, ko namakanje ni potrebno, upravljalno enoto za namakanje ločite od vodne pipe in cevi.
- Preverite, če je notranjost priključka za vodno pipo (1) umazana. Če je prisotna umazanija, jo odstranite.
- Preden izdelek pospravite, ga posušite. Izdelek shranjujte na suhem mestu, ki je zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.

Odstranjevanje

a) Izdelek



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke. Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.



Iz naprave vzemite morebitne vstavljene baterije in jih odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije



Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano.

Da baterije vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah, npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Baterijsko napajanje: 2 x 1,5 V baterija tipa AA
Vodni priključek, vhod: 24,2 mm (3/4")
Cikli namakanja: do 4 na dan
Nastavljiv časovni interval: 1 do 240 min
Funkcija Eco: maks. 19 min
Vodni pritisk: 0 do 6 barov
Temperatura vode: 0 do +60 °C
Vrsta zaščite: IPX7
Pogoji za delovanje/shranjevanje: 0 do +60 °C, 10–95 % rel. vl.
Mere (Š x V x G): 130 x 170 x 95 mm
Teža: pribl. 315 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2017 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Upravljalna enota za namakanje Basetech**
Kat. št.: **15 30 891**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.