



NAVODILA ZA UPORABO

# Uničevalnik dokumentov HSM Shredstar X8


Kataloška št.: 15 45 328

## Kazalo

1 Pojasnitev simbolov in varnostna navodila .....	2
Varnostna opozorila .....	2
2 Uporaba v skladu z določili, garancija .....	3
3 Pregled .....	4
Elementi za upravljanje in prikazovanje .....	4
4 Zagon .....	4
5 Upravljanje .....	4
Vklop uničevalnika dokumentov .....	4
Uničevanje papirja .....	5
Uničevanje CD-plošč .....	5
Uničevanje kreditnih in plačilnih kartic .....	5
Izklop uničevalnika dokumentov .....	6
6 LED prikazi, odpravljanje motenj .....	6
7 Čiščenje in vzdrževanje .....	7
8 Odstranjevanje / recikliranje .....	7
9 Obseg dobave .....	7
Oprema .....	7
10 Tehnični podatki .....	8
11 Izjava o skladnosti .....	9
Garancijski list .....	10

## 1 Pojasnitev simbolov in varnostna navodila

### **OPOZORILO**

Znak za nevarnost  s signalno besedo **OPOZORILO** in besedilo na sivem ozadju vas opozarjata pred težkimi do življenjsko nevarnimi poškodbami.

### **OBVESTILO**

vas opozarja na možno materialno škodo.

### **Nasvet**

označuje informacije za dejansko obratovanje stroja brez tveganja ogrožanja.

### **Varnostna opozorila**



Pred začetkom uporabe stroja preberite navodila za uporabo, jih shranite za bodočo rabo ter jih predajte morebitnim bodočim uporabnikom.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila, ki so na uničevalniku dokumentov.



#### ***Nevarnost poškodb zaradi ostrih nožev!***

Nikoli ne segajte v režo za dovajanje papirja.



#### ***Nevarnost poškodbe zaradi povleka v napravo!***

Ne približujte se odprtini za papir z dolgimi lasmi, ohlapno obleko, kravatami, šali veržicami, zapestnicami itd. Ne uničujte materialov, ki so nagnjeni k temu, da se ovijajo, npr. trakove, vezalke, plastično folijo itd.



### ***Nevarnost opeklin!***

Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali pršilnih steklenic pod tlakom, ki vsebujejo vnetljive snovi, saj se te substance lahko vnamejo.



### ***Nevarnosti za otroke in druge osebe!***

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 14 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Otroke je potrebno nadzorovati ter s tem zagotoviti, da se ne igrajo z napravo.

Uničevalnika dokumentov ne pustite vklopljenega brez nadzora.



### ***Ogrožanje zaradi električnega toka!***

Nevarna omrežna napetost!

Napačno ravnanje s strojem lahko povzroči udar električnega toka.

– Redno preverjajte, če na napravi in kablu opazite morebitne poškodbe.



V primeru poškodbe naprave, nepravilnega delovanja, kakor tudi pred premestitvijo ali čiščenjem, uničevalnik dokumentov izklopite in izvlecite omrežni vtič.

- Preprečite vdor vode v uničevalnik dokumentov. Omrežnega kabla in/ali omrežnega vtiča ne potaplajte v vodo. Omrežnega vtiča nikoli ne prijemajte z vlažnimi rokami.
- Omrežnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice tako, da držite kabel, temveč vedno primite omrežni vtič.

## **2 Uporaba v skladu z določili, garancija**

Uničevalnik dokumentov je namenjen za drobljenje papirja, kot tudi manjših količin zgoščenk (CD/DVD) in kreditnih/plačilnih kartic.

### **OBVESTILO**

Na papirju ne sme biti velikih sponk. Ne vstavljajte kuvert z okenci ali oblazinjenih kuvert, časopisov, folij, laminiranih dokumentov, kartona, plastike, lepljivega ali trdega materiala.


Garancijsko obdobje naprave za uničevanje dokumentov znaša 1 leto. Za običajno obrabo, poškodbe zaradi nepravilne uporabe, kakor tudi za poseg tretje osebe v napravo ne moremo priznati garancije in garancijskih zahtevkov.

### 3 Pregled

- 1 Sprejemna posoda
- 2 Varnostna opozorila
- 3 Dovajalna odprtina za papir
- 4 Enota za upravljanje in prikazovanje
- 5 Dovajalna odprtina za CD/DVD-je in kartice za stranke/kreditne kartice
- 6 Omrežno stikalo
- 7 Tipka za reverziranje



#### Elementi za upravljanje in prikazovanje

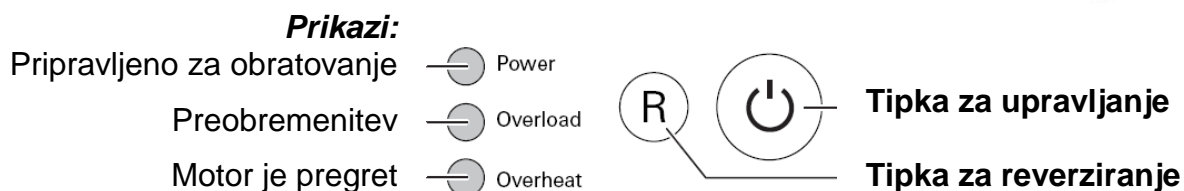

### 4 Zagon

#### **⚠ OPOZORILO**

#### ***Nevarna omrežna napetost!***

Napačno ravnanje s strojem lahko povzroči udar električnega toka.

- Napravo uporabljajte samo v suhih zaprtih prostorih. Nikoli je ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali v dežju.
- Naprave, omrežnega vtiča in omrežnega kabla ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim površinam. Prezračevalne reže morajo biti vedno proste in od stene ali pohištva oddaljene min. 5 cm.
- Pazite na to, da je omrežni vtič lahko dostopen.
- Pred priklopom na omrežje preverite, če se napetost in frekvenca vašega omrežja ujema s podatki na tipski tablici naprave.
  
- Vstavite dobavljen CD zbiralnik v držalo na notranji strani zbiralnika za rezani material.
- Vstavite omrežni vtič v pravilno inštalirano vtičnico.

### 5 Upravljanje

#### **Vklop uničevalnika dokumentov**

- Preklopite omrežno stikalo na zadnji strani uničevalnika dokumentov na „I“.
- Pritisnite na tipko za upravljanje.
- ▶ Sveti prikaz „Pripravljeno za obratovanje“.

### **Nasvet**

Obeh rezalnih mehanizmov ne uporabljajte hkrati. Papir in CD-je/kreditne kartice uničujte enega za drugim.

### **Uničevanje papirja**

#### **Nasvet**

Življenjsko dobo vašega uničevalnika dokumentov boste podaljšali, če boste s papirja odstranili vse sponke.



- Papir dovajajte v sredino reže za papir. Svetlobna celica avtomatsko vklopi rezalni mehanizem. Pri ozkih trakovih papirja pazite na to, da jih zazna fotocelica.
- ▶ Ko je dovajalna odprtina prosta, se rezalni mehanizem izklopi in uničevalnik dokumentov preklopi v stanje pripravljenosti.

### **Uničevanje CD-plošč**

#### **⚠ OPOZORILO**

#### ***Poškodbe zaradi drobcov!***



Nekateri materiali, iz katerih so narejene CD-plošče, se lahko pri uničenju spremenijo v nevarne odletavajoče delce.

- Zato vedno uporabljate zaščitna očala.



- Vstavite CD v sredino odprtine za dovajanje.
- Posodo za zgoščenke izpraznite najpozneje, ko ste uničili 5 zgoščenk. Ločena posoda za zgoščenke je v posodi za rezan material.

### **Uničevanje kreditnih in plačilnih kartic**

- Kartico vstavite v sredino dovajalne odprtine. Razrezan material odstranite ločeno od papirnih odpadkov.

## **Izklop uničevalnika dokumentov**

- Pritisnite tipko za upravljanje.
- ▶ Ugasne prikaz „Pripravljeno za obratovanje“.
- Preklopite omrežno stikalo na zadnji strani uničevalnika dokumentov na „0“.

## **6 LED prikazi, odpravljanje motenj**

### **Power**

Naprava je pripravljena za obratovanje.

### **Overload = Preobremenitev**

Stroj je preobremenjen. Dovajate preveč papirja na enkrat.

- ▶ Rezalni mehanizem deluje nekaj sekund v vzratni smeri in potiska papir nazaj ven.
- Če je potrebno pritisnite še dodatno na tipko za reverziranje „R“, za odstranitev odvečnega papirja.
- Zmanjšajte količino papirja na polovico.
- Papir dovajajte zaporedoma.

### **Overheat**

Motor je pregret.

- Pred ponovnim vklopom uničevalnika dokumentov počakajte ca. 30 min. da se ohladi.

### **Posoda je polna**

- ▶ Rezilo se izklopi.

### **OBVESTILO**

Obvezno izpraznite polno sprejemno posodo razrezanega papirja, ker bi se pri večkratnemu pritiskanju lahko poškodovala rezalna naprava.

Na zgornji strani ohišja so prijemalne vdolbine, ki vam olajšajo dviganje rezalne glave.

### **Rezalna naprava teče neprekinjeno**

- Fotocelico v dovodu za papir je blokiral papir. Papir potisnite s tankim trdim kartonom.
- Zaradi zastoja papirja je fotocelica umazana. Senzor očistite s stisnjenim zrakom ali suhim čopičem ali krpo.

V primeru motenj, še preden kličete našo servisno službo, preverite, če je rezalna glava pravilno nameščena na posodo za razrezani material.

## 7 Čiščenje in vzdrževanje

### **⚠ OPOZORILO**

#### ***Nevarna omrežna napetost!***

Napačno ravnanje s strojem lahko povzroči udar električnega toka.



Pred spreminjanjem mesta postavitve ali čiščenjem izklopite uničevalnik dokumentov in izvlecite omrežni vtič.



Servisna dela, ki so povezana z odstranitvijo pokrova ohišja, sme opraviti le HSM servisna služba in servisni tehniki naših pogodbenih partnerjev.

Za naslov servisne službe glejte zadnjo stran.

Uničevalnik dokumentov očistite le z mehko krpo in blago milnico. Pri tem voda ne sme zaiti v napravo.



**X5, X8:** Naoljite rezalni mehanizem, če rezanje ni učinkovito, če se pojavi hrup ali po vsaki izpraznitvi posode za razrezane odpadke. Uporabiti je dovoljeno le posebno olje za rezalni blok HSM:

- Skozi dovod za papir posebno olje za rezalni blok brizgnite na rezalni valj rezalnega mehanizma po celotni dolžini rezalnih valjev.
- Pustite rezalni mehanizem teči nazaj brez dovajanja papirja. V ta namen pritisnite tipko R.
- ▶ Papirni prah in delci se sprostijo.

## 8 Odstranjevanje / recikliranje



Električne in elektronske stare rabljene naprave pogosto vsebujejo še pomembne materiale, deloma pa tudi škodljive snovi, ki so bile potrebne za delovanje in varnost. Pri napačnem odstranjevanju ali ravnanju so lahko ti nevarni za človeško zdravje in okolje. Starih rabljenih naprav nikoli ne odlagajte med običajne odpadke. Upoštevajte aktualno veljavne predpise in uporabite zbirna mesta za vračanje in recikliranje električnih in elektronskih starih rabljenih naprav. Tudi ves embalažni material odstranite okolju prijazno.

## 9 Obseg dobave

- Uničevalnik dokumentov, zapakiran v karton
- Navodilo za uporabo

### **Oprema**

- Posebno olje za rezalni blok (250 ml)  
št. izd. 1.235.997.403

Za naslov servisne službe glejte zadnjo stran.

## 10 Tehnični podatki

**Način rezanja:** ..... **Tip S10:** Rezanje na trakove  
..... **Tip X5 in X8:** Rezanje na koščke

**Velikost rezanja:** ..... **Tip S10:** 6 mm  
..... **Tip X5 in X8:** 4,5 x 30 mm

**Varnostna stopnja DIN 66399:** ..... **Tip S10:** P-2 / O-1 / T-1 / E-2  
..... **Tip X5 in X8:** P-4 / O-1 / T-1 / E-2

**Učinek rezanja\*** (listov) DIN A4 80 g/m<sup>2</sup>: ..... **Tip S10:** 10  
..... **Tip X5:** 5  
..... **Tip X8:** 8

**Učinek rezanja\*** (listov) DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>: ..... **Tip S10:** 12  
..... **Tip X5:** 6  
..... **Tip X8:** 10

**Hitrost rezanja:** ..... 35 mm/s

**Delovna širina:** ..... 220 mm

**Priključek:** ..... 230 V / 50 Hz

**Moč maks.:** ..... **Tip S10 in X5:** 125 W  
..... **Tip X8:** 250 W

**Teža:** ..... **Tip S10:** 4,65 kg  
..... **Tip X5:** 5,25 kg  
..... **Tip X8:** 5,90 kg

**Prostornina sprejemne posode:** ..... 18 l

### *Ločen rezalni mehanizem za CD-je/DVD-je/kartice za stranke/kreditne kartice*

**Način rezanja:** ..... Rezanje na trakove

**Velikost rezanja:** ..... 15 mm

**Učinek rezanja:** ..... 1 CD / DVD (maks. debeline 1,2 mm) **ali**  
..... 1 kreditna kartica/kartica za stranke

### *Splošni podatki*

**Način obratovanja:** ..... Kratkotrajno obratovanje

**Obratovalni čas:** ..... 4 min

**Čas mirovanja:** ..... 15 min

**Pogoji okolice med obratovanjem:** ..... temperatura: -10 °C do +25 °C  
..... rel. vl. zraka: maks. 90 %, brez kondenzacije  
..... nadmorska višina: maks. 2.000 m

**Mere:** ..... (D x Š x V) 345 x 245 x 385 mm

**Emisija hrupa** (prosti tek / pod obremenitvijo): ..... 58 dB(A) / 65 dB(A)

\* Maks. število listov (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> oz. 80 g/m<sup>2</sup>), dodanih vzdolžno, ki se razrežejo v enem prehodu. Ugotavljanje navedenih podatkov o kapaciteti poteka z novim naoljenim rezilom in hladnim motorjem. Šibkejša omrežna napetost ali druga omrežna frekvenca, kot je navedeno, lahko povzroči manjšo kapaciteto in povečan hrup pri delovanju. Glede na strukturo in lastnosti papirja in na način dodajanja lahko kapaciteta odstopa.



## 11 Izjava o skladnosti

Uničevalnik dokumentov izpolnjuje veljavne harmonizirane predpise Evropske unije:

- Direktiva 2014/35/EU o nizki napetosti
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti
- Direktiva 2011/65/EU (RoHS)

EU izjavo o skladnosti lahko zahtevate pri proizvajalcu.

### **HSM GmbH + Co. KG**

Austraße 1-9  
88699 Frickingen  
Nemčija

Tel. +49 7554 2100-0  
Fax +49 7554 2100 160  
info@hsm.eu  
www.hsm.eu

### **Servisna služba:**

Tel.: +49 (0)0800 44 77 77 66  
Faks: +49 (0)0800 44 77 77 67



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Uničevalnik dokumentov HSM Shredstar X8**  
Kat. št.: **15 45 328**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**