



NAVODILA ZA UPORABO


Nosilec baterij MPD BA4AAW

Kataloška št.: 15 55 538

KAZALO VSEBINE

1 SHEMA NAPRAVE	3
2 NAVODILA ZA NAMESTITEV	4
3 SPECIFIKACIJA	4
4 PREGLED IZDELKA	4
5 VARNOSTNO OPOZORILO	4
GARANCIJSKI LIST	5

1 SHEMA NAPRAVE

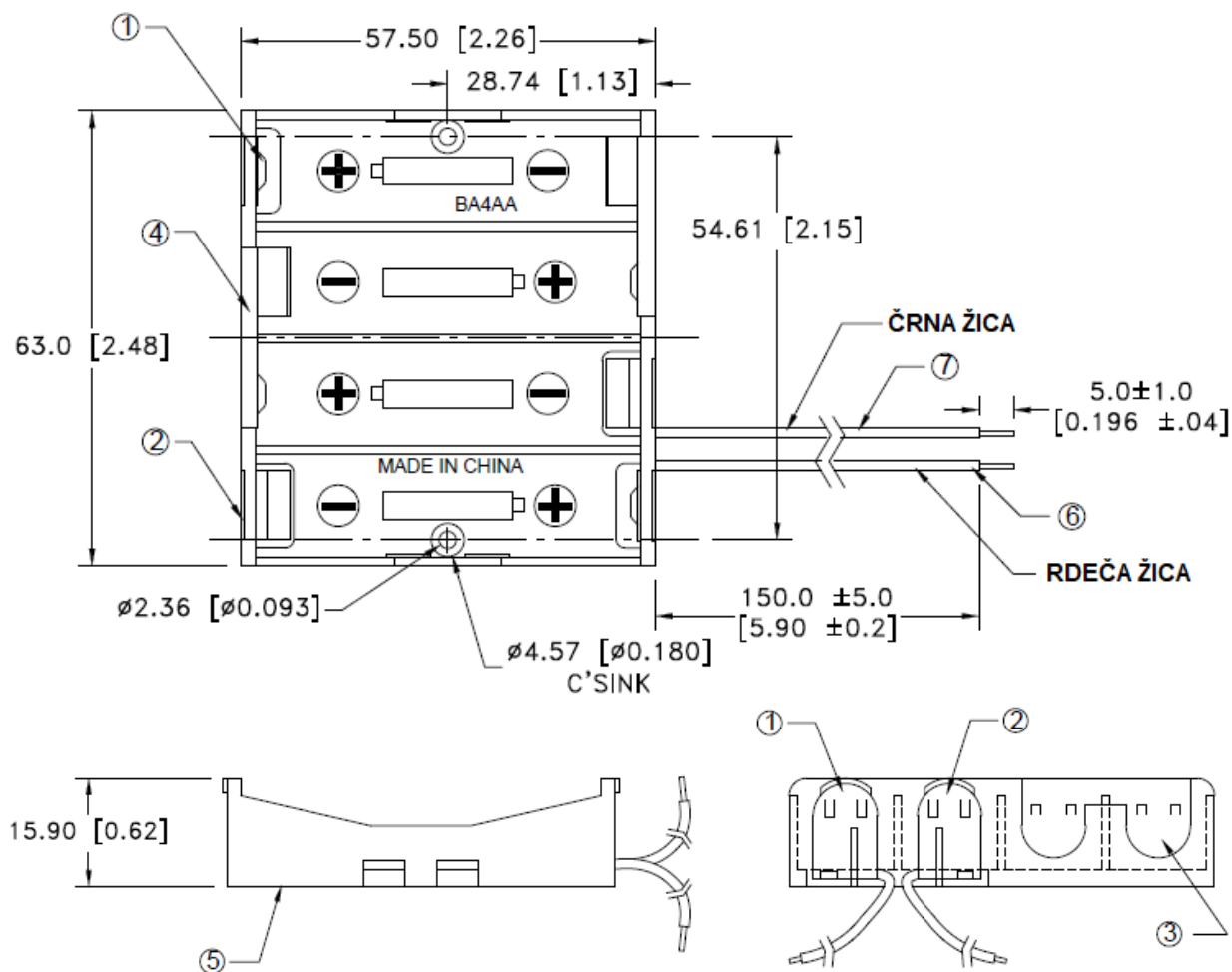

DEL ŠTEVILKA:	OZNAKA DELA:	IME DELA:	KOLIČINA
1	ABG-194	Pozitiven kontakt, nerjaveče jeklo 301, nikelj	2
2	ABG-195	Negativen kontakt, nerjaveče jeklo 301, nikelj	2
3	ABG-196-1	Desni negativni/pozitivni kontakt, nerjaveče jeklo 301, nikelj	1
4	ABG-196-2	Levi negativni/pozitivni kontakt, nerjaveče jeklo 301, nikelj	1
5	ABG-187	Črn nosilec iz polipropilena, UL94-HB	1
6		Rdeča žica, 24AWG, UL1007, CSA TR-164, 80°C	1
7		Črna žica, 24AWG, UL1007, CSA TR-164, 80°C	1

2 NAVODILA ZA NAMESTITEV

Uporabite 2-56 strojne vijake ali nete 0,089" OD do 0,15" s pripadajočimi matrikami iz serije GS-3 ali enakovrednimi. Prav tako dobro delujejo lepila ali obojestranski lepilni trakovi.

3 SPECIFIKACIJA

Ohišje: Črn polipropilen

Ocena vnetljivosti: UL-94-HB, številka datoteke E216959

Temperaturni razpon: -10°C do +100°C

Kontakti: z nikljem prevlečeno nerjaveče jeklo

Žice: 24AWG, UL1007, CSA TR-64, 300V, 80°C

Upornost kontaktov: pod 50mΩ za +/- kontakte EIA-540J000

Skladno z ROHS

4 PREGLED IZDELKA

DATUM	SIMBOL	ZAPIS PREGLEDA	AVTORIZACIJA	DR.	CK.
21.4.2017	F	Dimenzija 57,50 je bila 57,48 Dimenzija 150 je bila 152,40 Dimenzija 15,90 je bila 15,87 Dimenzija 5 je bila 3,18 Dimenzija 63 je bila 63,09	T.B	B.S.	
6.3.2019	G	Posodobljena skladnost z ROHS	T.B.	B.S.	

5 VARNOSTNO OPOZORILO

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Nosilec baterij MPD BA4AAW**
Kat. št.: **15 55 538**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.