



NAVODILA ZA UPORABO

Svetlobna budilka Denver CRL-330

Kataloška št.: 16 68 338


DENVER®

Pred uporabo izdelka natančno in v celoti preberite ta navodila.

Kazalo

Informacije o izdelku	2
Nastavitev trenutnega časa.....	2
Format 12h/24h.....	3
Spreminjanje trenutnega časa	3
Intenzivnost prikaza časa	3
Simulacija sončnega vzhoda.....	3
Dremež	3
FM radio.....	3
Nastavitev časa bujenja	4
Zvoki narave	4
Nastavitev časa sončnega zahoda	4
Svetloba	5
Simulacija sončnega zahoda	5
Opis.....	5
Sestavni deli naprave	6
Varnostni napotki.....	6
Odstranjevanje	7
Garancijski list	8
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	9
Izvirna izjava EU o skladnosti	11

Informacije o izdelku

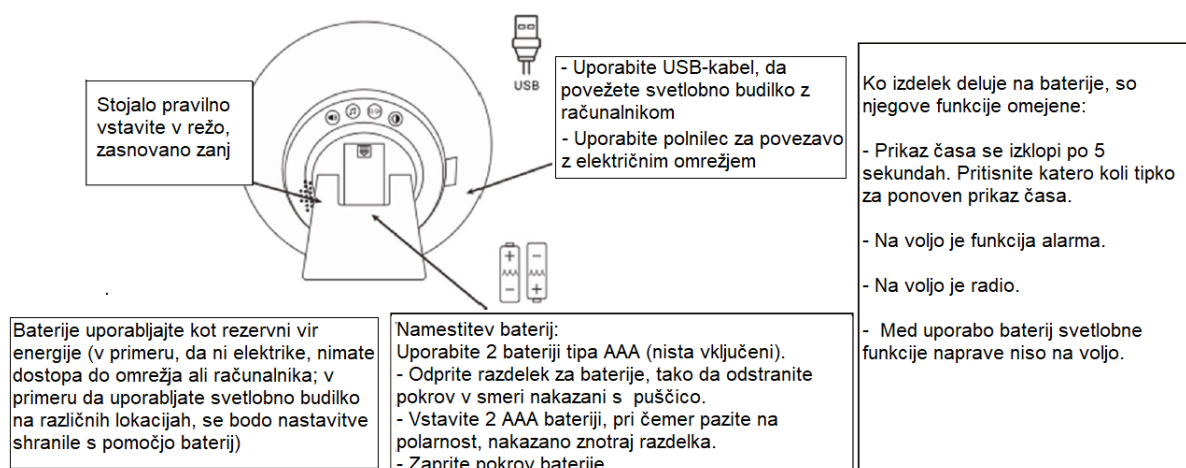

Nastavitev trenutnega časa

Ko je naprava priključena na napajanje, začne utripati indikator ure.

Nastavitev ure:

Za nastavitev ure uporabite tipki \oplus \ominus .

Za potrditev pritisnite tipko \odot .

Nastavitev minut:

Za nastavitev minut uporabite tipki \oplus \ominus .

Za potrditev pritisnite tipko \odot .

Če se prikazovanje ustavi, ponovno pritisnite tipko \odot .

Format 12h/24h

Pritisnite tipko \odot , da preklopite časovni format med 12h in 24h. Na prikazovalniku časa se prikaže 12H AM ali PM.



Spreminjanje trenutnega časa

- Pritisnite tipko \odot .

Indikator ure začne utripati.

- *Nastavitev ure:*

Za nastavitev ure uporabite tipki \oplus \ominus .

Za potrditev pritisnite tipko \odot .

- *Nastavitev minut:*

Za nastavitev minut uporabite tipki \oplus \ominus .

Za potrditev pritisnite tipko \odot .

Če se prikazovanje ustavi, ponovno pritisnite tipko \odot .

Intenzivnost prikaza časa

Pritisnite tipko \odot , da izberete intenzivnost prikazovanja zaslona



Simulacija sončnega vzhoda

Ko je nastavljen čas alarma, se bo lučka za bujenje prižgala 30 minut pred alarmom pri nizki intenzivnosti in postopoma povečevala svojo svetlost. V času alarma bo svetlost visoka. Izbrani zvok narave ali radio se bo v času alarma predvajal 2 minuti.

Dremež

- Dotaknite se gumba \odot , za 5-minutni dremež alarma. Po 5 minutah se bo alarm znova predvajal 2 minuti. Za zaustavitev zvoka pritisnite ali se dotaknite katerega koli gumba, razen gumba \odot .


- Pritisnite in držite gumb \odot , da ugasnete lučko za bujenje.

FM radio




- Za vklop / izklop radia pritisnite gumb \odot . Za samodejno iskanje postaj pritisnite in držite ta gumb 3 sekunde.

- Vse razpoložljive FM postaje bodo samodejno pregledane in shranjene.

- Pritisnite tipki \oplus \ominus , da izberete FM postajo.

Pritisnite tipko , da izberete nivo glasnosti (1-15).
Opomba: ko je radio vklopljen, se čas ne bo prikazoval.

Nastavitev časa bujenja


- Pritisnite gumb  za vklop / izklop alarma.
Na zaslonu se bo prikazal/ izginil simbol / .



- Pritisnite in držite gumb  za nastavitev alarma.
Indikator ure začne utripati.

- *Nastavitev ure:*


Za nastavitev ure uporabite tipki  .

Za potrditev pritisnite tipko .


- *Nastavitev minut:*




Za nastavitev minut uporabite tipki  .

Za potrditev pritisnite tipko .

Če se prikazovanje ustavi, ponovno pritisnite tipko .


Zvoki narave

- Pritisnite tipko , da izberete zvok alarma.


Uporabite tipki   za izbiro zvokov 1-7. Pritisnite tipko  za potrditev izbire.



- Vsak zvok (1-6) se bo, preden izberete, predvajal 5 sekund.

- Ko je izbran zvok 7, se bo kot zvok bujenja predvajala zadnja predvajana radijska postaja .


- Pritisnite tipko , da izberete glasnost 00-15.

Nastavitev časa sončnega zahoda

- Pritisnite gumb  za vklop / izklop načina sončnega zahoda.

Na zaslonu se bo prikazal/izginil simbol / .





- Pritisnite in držite tipko  za izbiro nastavitvev.
Oznaka ure se začne nastavljanje.

- *Nastavitev ure:*

Za nastavitev ure uporabite tipki  .

Za potrditev pritisnite tipko .

- *nastavitev minut:*


Za nastavitev minut uporabite tipki  .



Za potrditev pritisnite tipko .

Svetloba

- Dotaknite se tipke , da prižgete osvetlitev.


Uporabite tipki   za nastavitve nivoja osvetlitve (1-10).


- Ponovno pritisnite tipko  za vklop samodejnega spreminjanja barv.

Uporabite tipki   za izbiro barve osvetlitve: zelena, rdeča, modra, vijolična, oranžna, indigo.

- Tretji pritisk na tipko  bo osvetlitev izklopil.

Simulacija sončnega zahoda

 30 minut pred sončnim zahodom se prižge osvetlitev s 100% svetlostjo, nato pa se svetlost postopoma zmanjšuje in se ob sončnem zahodu ugasne.

Če je med sončnim zahodom osvetlitev prižgana, lahko pritisnete in držite gumb , da osvetlitev izklopite.

Opis

* LED prikaz časa v formatu 12h/24h

* Simulacija bujenja s sončnim vzhodom

* Simulacija sončnega zahoda

* 6 zvokov narave za bujenje

* Nočna svetilka

* Pretok bele svetlobe: 73LM

* 10 stopenj osvetlitve

* 6 barvnih luči + bela svetloba

* Samodejno spreminjanje barve svetlobe

* FM radio z anteno

* 15 nivojev glasnosti

* Način na dotik


* Napajanje: DC 5V; 2xAAA baterije; kabel USB.

Opomba: Ko je baterija skoraj prazna, izdelek morda ne bo deloval pravilno.

V tem primeru zamenjajte baterije.



Sestavni deli naprave

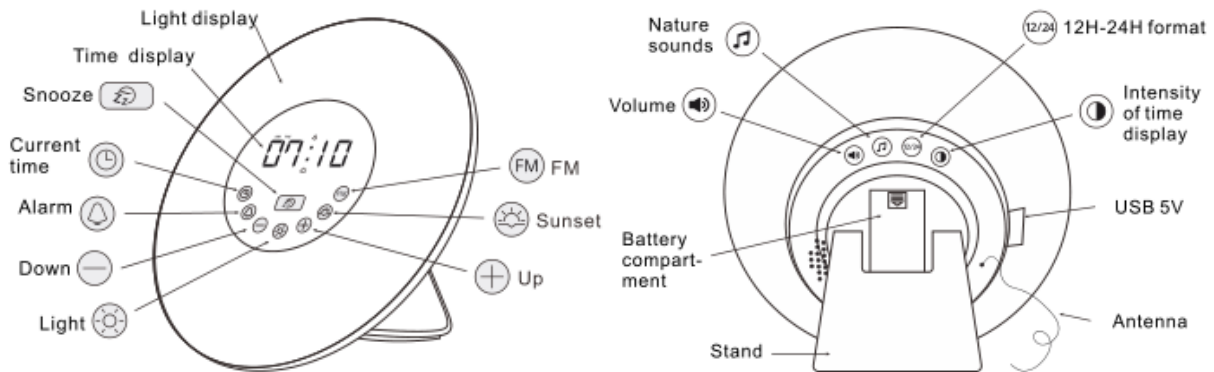

Light display		Svetlobni zaslon
Time display		Prikaz časa
Snooze		Dremež
Current time		Trenutni čas
Alarm		Alarm
Down		Dol
Light		Osvetlitev
FM		FM radio
Sunset		Sončni zahod
Up		Gor
Nature sounds		Zvoki narave
Volume		Glasnost
Battery compartment		Razdelek za baterije
Stand		Stojalo
12H-24H format		Format 12h/24h
Intensity of time display		Intenzivnost prikaza časa
USB 5V		USB-reža 5V
Antenna		Antena

Varnostni napotki



pozor

- * Ne pritiskajte dveh ali več tipk hkrati
- * Da bi se izognili nedelovanju naprave, mora biti interval med posameznimi pritiski na gumba daljši od 1 sekunde.
- * Če pride do kakršne koli okvare, izključite napravo za 3 sekunde.
- * Če baterij dlje časa ne uporabljate, jih odstranite.
- * Ko je napetost baterij nizka, se bo izdelek znova zagnal in vse nastavitve se bodo izgubile. Zamenjajte baterije.
- * Polnilca je zasnovan za uporabo izključno s tem izdelkom. Ne uporabljajte polnilca za polnjenje drugih naprav, kot je na primer mobilni telefon.

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Odstranjevanje



Električne in elektronske naprave ter baterije vsebujejo materiale, komponente in snovi, ki so lahko škodljive za vas in vaše okolje, v kolikor ni zagotovljeno pravilno ravnanje z odpadnimi materiali (odstranjena odpadna električna in elektronska oprema ter baterije):

Električne in elektronske naprave ter baterije so označene s simbolom prečrtanega smetnjaka, ki je prikazan levo.

Ta simbol pomeni, da odsluženi električni in elektronski naprav ter baterij ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba odstraniti ločeno.

Kot potrošnik ste zadolženi k oddaji odsluženi baterij na ustreznih zbirališčih. Na ta način zagotovite, da se baterije reciklirajo v skladu z zakonodajo in ne povzročajo okoljske škode.

Mesta in občine nudijo zbirališča, kjer lahko odslužene električne in elektronske naprave ter baterije brezplačno oddate v reciklažo, druga možnost pa je tudi pobiranje na domu. Nadaljnje informacije dobite pri okoljskem uradu svoje občine.

VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
IMETNIK AVTORSKIH PRAVIC: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com

Uvoznik:

INTER SALES A/S
Omega 5A, Soeften
8382 Hinnerup
Danska

www.facebook.com/denverelectronics



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Svetlobna budilka Denver CRL-330**
Kat. št.: **16 68 338**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



DENVER ELECTRONICS A/S



Izjava ES o skladnosti

Podpisani

INTER SALES A/S

Omega 5A, Soefthen, DK-8382 Hinnerup, Danska

potrjuje, da so bile pri oblikovanju in proizvodnji tega UKV-radia z budilko

Blagovna znamka izdelka: **DENVER**

Št. modela izdelka: **CRL-330**

In uvožen v EU po 11. juniju 2017

upoštevane naslednje direktive/standardi:

Direktiva RED 2014/53/EU (člen 3.1a) – varnost (glavna enota)

in standard:
ES 62311: 2008

Direktiva RED 2014/53/EU (člen 3.1b) – EMC

in standardi:
ES 55015: 2013 + A1: 2015, ES 55032: 2015, ES 61000-3-2: 2014
ES 61000-3-3: 2013, ES 61547: 2009, ES 55014-2: 2015
ES 55020:2007 + A11: 2011



DENVER ELECTRONICS A/S

Direktiva RED 2014/53/EU (člen 3.2) – radiofrekvenčni spekter RF

in standard:
Končni osnutek ETSI ES 303 345 V1.1.7

in zato izpolnjuje bistvene zahteve direktiv EU.

INTER SALES A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup; Danska
Tel.: +45 86 22 61 00
Faks: +45 86 22 81 00

Podpis: _____

Polno ime: Jakob Teichmann

Položaj: nabavnik

Podjetje: Inter Sales A/S

Datum: 26. avgust 2018

Izvirna izjava EU o skladnosti



EC Declaration of Conformity

The undersigned

INTER SALES A/S

Omega 5A, Soefthen, DK-8382 Hinnerup, Denmark

certifies that the design and manufacturing of this FM Clockradio

Product brand name: **DENVER**

Product model no.: **CRL-330**

And imported into EU after 11th June 2017

conforms to the following directives and regulations/standards

RED - Directive 2014/53/EU Article 3.1(a) Health (Main unit)

And standard:

EN 62311:2008

RED Directive 2014/53/EU / EMC - (Article 3.1b)

And standards:

EN 55015: 2013 + A1: 2015, EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013, EN 61547: 2009, EN 55014-2: 2015

EN 55020: 2007 + A11: 2011

Denver, proizvajalec: INTER SALES A/S, Omega 5A, Soeften, 8382 Hinnerup, Danska.



RED Directive 2014/53/EU Radio Spectrum RF (Article 3.2)

And standard:
Final Draft EN 303 345 V1.1.7

and therefore complies with the essential requirements of the EU Directives.

INTER SALES A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup - Denmark
Tlf. +45 86 22 61 00
Fax +45 86 22 81 00

Signature: _____

Full name: Jakob Teichmann

Position: Purchaser

Company: Inter Sales A/S

Date: 26th August 2018