



NAVODILA ZA UPORABO

Diagnostično orodje EXZA HHOBD

Kataloška št.: 17 12 161



Kazalo

Uvod	2
Varnost in uporaba	2
Prometna varnost	3
Priključitev diagnostičnega orodja HHOBD.....	3
Tehnične specifikacije	4
Poenostavljena izjava EU o skladnosti	4
Kontaktne podatki	4
Varnostni napotki.....	4
Garancijski list	5

Uvod

Dobrodošel nov uporabnik izdelka HHOBD podjetja EXZA. HHOBD WiFi je diagnostična naprava, ki preko brezžičnega omrežja prenaša vse elektronske podatke o vozilih. Podatke o vozilu lahko v svoji napravi odčitata enostavno in v realnem času.

Diagnostično orodje HHOBD je združljivo z vsemi vozili OBD-2, registriranimi v EU, saj ustreza protokolom ISO-9141, ISO 14230, ISO 15765, KWP 2000, SAEJ1850 PWM & CAN in J1939.

Osnovne informacije

OBD-2 pomeni sistem za diagnostiko na vozilu druge generacije in se uporablja za preverjanje podatkovnega pomnilnika vozila. Sistem je bil razvit za testiranje emisijskih sistemov ter ključne elektronike in sestavnih delov motorja. Ko zasveti opozorilna lučka za napako (MIL), lahko kodo napake odčitata s pomočjo diagnostične naprave OBD-2.

Varnost in uporaba

Pri uporabi diagnostičnega orodja HHOBD bodite vedno previdni. Vsebuje občutljive elektronske komponente in se lahko poškoduje, če pade na tla, ga razstavite ali izpostavite vročini ali tekočinam. Pazite, da voda ali druge tekočine ne tečejo ali kapljajo po napravi. Vdor tekočine sproži kratek stik in lahko poškoduje napravo in motorno vozilo. Orodje HHOBD prenehajte uporabljati, če je poškodovano. Preverite, ali je vozilo mogoče diagnosticirati. Diagnostično orodje HHOBD priključite na vozilo samo, ko je vžig izključen. Vžig priključite šele po priključitvi.


Diagnostično orodje HHOBD ni primerno za trajno vgradnjo v motorno vozilo. Za trajno brisanje napak iz pomnilnika napak je treba odpraviti vse napake na motornem vozilu. Z brisanjem kod napak se napaka ali pomanjkljivost na motornem vozilu ne odpravi. Ta sporočila o napaki se lahko prikažejo znova.

Prometna varnost

Med vožnjo vozila odsvetujemo uporabo diagnostičnega orodja HHOBD. V nekaterih državah veljajo prepovedi v zvezi s tem. Preberite veljavne zakone in druge predpise v zvezi z uporabo diagnostičnega orodja med vožnjo. V prometu bodite vedno previdni in pozorni. Diagnostičnega orodja ne uporabljajte, če cestni promet ali druge dejavnosti zahtevajo vašo popolno pozornost.

Priključitev diagnostičnega orodja HHOBD

1. Diagnostično orodje priključite HHOBD na vmesnik OBD-2.
Pomembno: Preverite, ali je v programski opremi povezava nastavljena na brezžično omrežje.

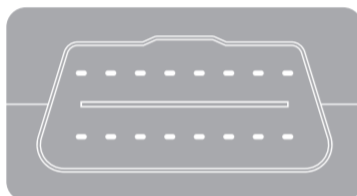

2. Povezovanje
Aktivirajte brezžično omrežje in se povežite z diagnostičnim orodje HHOBD. Najdemo ga kot »OBDII« ali »WiFi_OBDII«. Koda za povezavo z brezžičnim omrežjem: "12345678".



3. Priprava
In že deluje. Na pametni telefon, tablični računalnik ali osebni računalnik namestite programsko opremo po svoji izbiri.



Tehnične specifikacije

Ime naprave	HHOBD
Tip modela	HHOBD Wi-Fi
Mere	prib. 70 x 45 x 25 mm (D x Š x V mm)
Teža	prib. 40 g
Delovna napetost	DC 12 V iz akumulatorja vozila
Delovna temperatura	0 do 50 ° C
Temperatura skladiščenja	20 do 70 ° C
Podprti protokoli	ISO-9141, ISO 14230, ISO 15765, KWP 2000, SAEJ1850, PWM & CAN in J1939.

Diagnostično orodje HHOBD deluje v frekvenčnem območju od 2400 do 2480 MHz.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

Ta izdelek je v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive o radijski opremi 2014/53/EU in Direktivo EMC.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:
www.exza.de

Kontaktne podatki

EXZA, Ismail Sahin
Strohstraße 23a
D-72622 Nürtingen
Spletna stran: www.exza.de

Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.





Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Diagnostično orodje EXZA HHOBD**
Kat. št.: **17 12 161**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.