

C3492



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

2



UPORABNIŠKI Priročnik

1. Uvod

Vsem prebivalcem Evropske unije

Pomembne okoljske informacije o tem izdelku



Ta simbol na napravi ali embalaži označuje, da bi odstranjevanje naprave po koncu življenjskega cikla lahko škodovalo okolju. Naprave (ali baterij) ne odlagajte kot nesortirane komunalne odpadke; odnesti jo je treba specializiranemu podjetju za recikliranje. To napravo je treba vrniti distributerju ali lokalni službi za recikliranje.

Upoštevajte lokalna okoljska pravila.

Če ste v dvomih, se obrnite na lokalne organe za odstranjevanje odpadkov.

Hvala, ker ste izbrali Perel! Pred začetkom uporabe te naprave natančno preberite priročnik. Če je bila naprava med prevozom poškodovana, je ne nameščajte in ne uporabljajte ter se obrnite na prodajalca.

2. Varnostna navodila

- Odganjalca škodljivcev ne postavljajte na tla s preprogami, za pohištvo, zavese ali druge mehke predmete, saj ti absorbirajo zvočne valove.
- Med testiranjem nikoli ne približujte odganjalca škodljivcev ušesu.
- Ta enota je namenjena samo za notranjo uporabo. Ne uporabljajte je na prostem in jo zaščitite pred dežjem in vlago.


3. Splošne smernice

Oglejte si garancijo za servis in kakovost Velleman® na zadnjih straneh tega priročnika.

4. Pregled

1 Vhod za enosmerni tok

2 gumb za testiranje

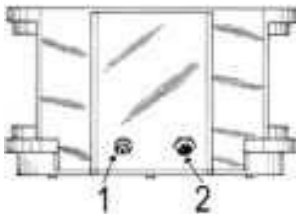


5. Testiranje

Za testiranje enote pritisnite gumb za testiranje na zadnji strani. **POZOR: ENOTE NE POSTAVLJAJTE BLIZU UŠESA, SAJ JE ZVOK, KI GA PROIZVAJA, ZELO GLASEN.**

6. Namestitvev

Izberite ustrezno mesto namestitvev (glejte primer na desni). Vtič adapterja vtaknite v vhod za enosmerni tok odganjalca škodljivcev. Priključite napajalnik na električno omrežje. Aktivnosti glodavcev in žuželk morajo izginiti v 4 do 6 tednih. Odganjalec škodljivcev lahko pustite priključen na električno omrežje.

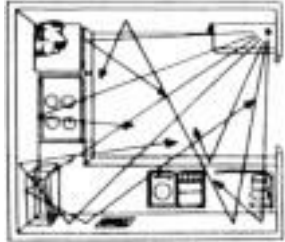

7. Tehnične specifikacije

obseg.....	370-465 m ² (neoviran prostor)
frekvenčno območje.....	30-65 kHz
raven zvočnega tlaka.....	2 x 130 dB
emisijski kot.....	260°
napajanje	9 VDC, 200 mA (vključno z adapterjem)
dimenzije.....	120 x 90 x 70 mm
teža	160 g

Napravo uporabljajte samo z originalno dodatno opremo. Velleman nv ne odgovarja za škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi (nepravilne) uporabe te naprave. Za več informacij v zvezi s tem izdelkom in najnovejšo različico tega priročnika obiščite našo spletno stran www.perel.eu. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH

Avtorske pravice tega priročnika so v lasti družbe Velleman nv. Vse svetovne pravice so pridržane. Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, prevajati ali zmanjševati na elektronski medij ali kako drugače brez predhodnega pisnega soglasja imetnika