



NAVODILA ZA UPORABO

# Toplotna kamera Seek Thermal Shot, 9 Hz WiFi

Kataloška št.: 17 61 226


## Kazalo

VARNOSTNI NAPOTKI .....	2
1 SHEMA IZDELKA .....	3
2 ZAGON .....	3
3 ZAJEMANJE FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKA .....	4
3.1 FOTOGRAFIRANJE .....	4
3.2 SNEMANJE VIDEO POSNETKA .....	4
4 PRILAGODITEV NASTAVITEV KAMERE .....	4
4.1 ENOTE .....	5
4.2 EMISIVNOST .....	5
5 NAČINI OGLEDA .....	5
6 SNEMALNA ORODJA .....	5
7 PREKLAPLANJE MED NAČINI OPTIMIZACIJE SLIKE .....	6
7.1 PREKLOP MED VISOKIM DINAMIČNIM RAZPONOM IN NAČINOM PRECIZNEGA PRIKAZA .....	6
7.2 TEMPERATURNNA PREMICA .....	6
7.3 ZAKLEPANJE VREDNOSTI TEMPERATURE (SAMO V PRECIZNEM NAČINU) .....	6
7.4 NASTAVITEV VREDNOSTI TEMPERATURE (SAMO V PRECIZNEM NAČINU) .....	6
8 BARVNE PALETE .....	7
9 GALERIJA SLIK .....	7
9.1 DOSTOP DO GALERIJE SLIK .....	7
9.2 OGLED PODATKOV O FOTOGRAFIJI .....	7
9.3 UREDI FOTOGRAFIJE .....	7
10 IZBRIŠITE FOTOGRAFIJO .....	7
11 POMOČ IN VIRI .....	7
GARANCIJSKI LIST .....	8

## Varnostni napotki


Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## 1 SHEMA IZDELKA

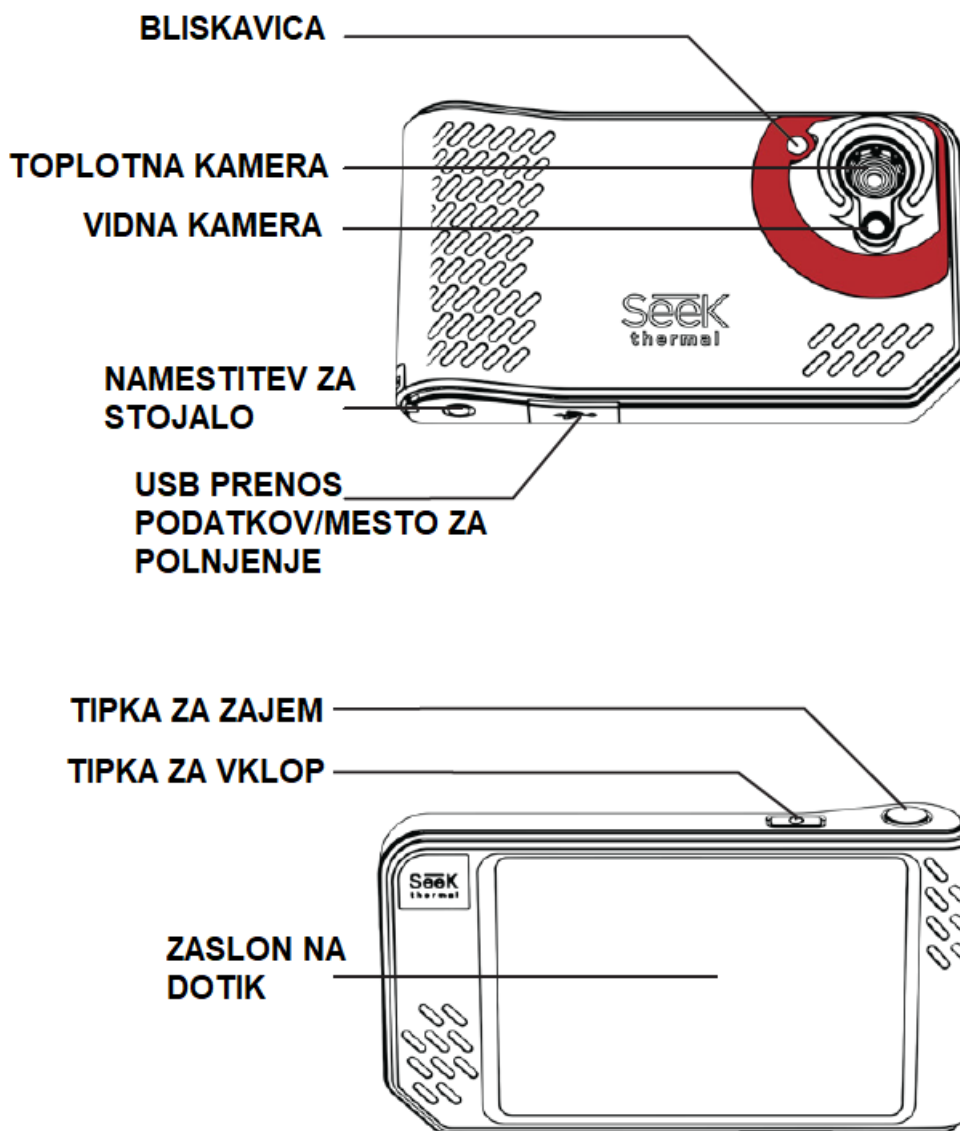

## 2 ZAGON

Čestitamo za vašo novo kamero Seek SHOT PRO. Ta vodnik za hitri začetek vam bo pokazal osnove zajemanja profesionalnih toplotnih slik s funkcijo »Seek«.

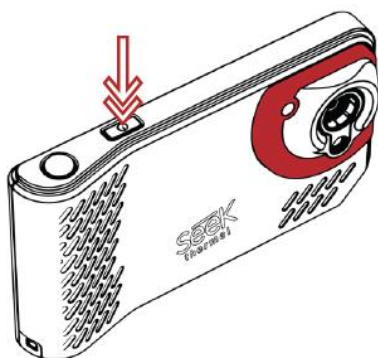

#### 1. KORAK

Odstranite kamero in vsebino iz škatle.

#### 2. KORAK

Napolnite baterijo s priloženim kablom USB.

#### 3. KORAK

Vklopite napravo z gumbom za vklop, ki se nahaja na vrhu kamere. Pritisnite in držite 2-3 sekunde.

### 3 ZAJEMANJE FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKA

Uporabite gumb za zajemanje na fotoaparatu, da posnamete fotografijo ali video.



#### 3.1 FOTOGRAFIRANJE

S kratkim pritiskom in spuščanjem gumba za zajem posnamete fotografijo in sliko shranite v galerijo fotoaparata.

#### 3.2 SNEMANJE VIDEO POSNETKA

Za začetek snemanja videa uporabite dolg pritisk na gumb za zajem; med snemanjem videoposnetka spustite gumb za zajemanje. Če želite končati snemanje, znova pritisnite in spustite gumb za zajemanje. Vaš videoposnetek bo samodejno shranjen v galerijo kamere.

### 4 PRILAGODITEV NASTAVITEV KAMERE

Najprej tapnite aktivni zaslón, nato tapnite vrstico hitrih nastavitve na vrhu zaslóna za dostop do naslednjih možnosti:



#### SVETILNOST

Ročno prilagodite svetlost zaslóna.



#### WIFI

Prilagodite Wi-Fi nastavitve vaše kamere.



#### BLISKAVICA

Hitro vklopite bliskavico fotoaparata, da dodate svetlobo pri fotografiranju.



#### SVETILKA

Hitro vklopite svetilko fotoaparata.



## POMOČ

Dostop do uporabniških priročnikov Seek SHOT.



## NAPREDNE NASTAVITVE

Za celoten seznam nastavljenih funkcij glejte razdelek Napredne nastavitve.

## 4.1 ENOTE

Hitro nastavite želeno meritev temperature.

## 4.2 EMISIVNOST

Emisivnost je lastnost materiala, ki določa, koliko infrardeče svetlobe se odbije od določene površine. Emisivnost lahko ročno prilagodite, da zagotovite natančen zapis temperature na slikah.

## 5 NAČINI OGLEDA

Preprosto preklaplajte med tremi načini pogleda fotoaparata tako, da tapnete naslednje ikone:



### VIDNA SLIKA

Tapnite ikono za dostop do standardnega pogleda digitalnega fotoaparata.



### TERMIČNI POGLED

Dotaknite se ikone za dostop do pogleda toplotnega slikanja.



### POGLED SEEKFUSION™

Tapnite ikono za dostop do sestave vidnega in toplotnega načina v realnem času.



Če želite ročno prilagoditi razmerje med vidnim in toplotnim pogledom, tapnite in povlecite levi drsnik na želeno prosojnost.



Če želite ročno poravnati slike, ko so manj kot dva metra od vašega fotoaparata, tapnite in povlecite desni drsnik na zeleni položaj.

## 6 SNEMALNA ORODJA



### SREDIŠČNA TEMPERATURA

Uporabite križec za prikaz temperature v središču vaše aktivne scene.



### TOČKOVNA TEMPERATURA

Ustvarite do tri prestavljive temperaturne točke na aktivni sceni. Tapnite večkrat, da dodate do tri oznake.



### REGIJA TEMPERATURA

Na aktivnem prizorišču ustvarite do tri regije zanimanja (ROI), ki jih je mogoče spremeniti in jih prestaviti. Tapnite večkrat, da dodate do tri polja.



### VISOKA/NIZKA

Hitro prikažite tako visoke kot nizke temperature aktivne slike.

## 7 PREKLAPLJANJE MED NAČINI OPTIMIZACIJE SLIKE

Preprosto preklaplajte med naslednjimi načini za optimizirano slikanje:

- VISOK DINAMIČNI RAZPON (HDR)

Ta način uporabite, ko gledate prizore z izjemno temperaturno razliko.

- NAČIN PRECIZNEGA PRIKAZA

S tem načinom si lahko ogledate in obarvate natančno temperaturno območje v aktivni sceni. Ta način je označen z ikonami ključavnic poleg najvišje in najmanjše vrednosti na vrstici obsega.

### 7.1 PREKLOP MED VISOKIM DINAMIČNIM RAZPONOM IN NAČINOM PRECIZNEGA PRIKAZA

Dotaknite se srednjega območja vrstice obsega, da preklopite med obema načinoma slikanja.

### 7.2 TEMPERATURNNA PREMICA

V načinu Precision (način preciznega prikaza) lahko hitro nastavite, zaklenete in shranite temperaturno območje po meri. Ko je nastavljena, bo zaslon kamere obarval samo temperature v določenem območju; temperature izven navedenega območja bodo prikazane v polnih barvah. Privzeto je temperaturna vrstica omogočena in prikazana na zaslonu fotoaparata. Obseg temperaturne vrstice se bo samodejno prilagodil glede na aktivno sceno v načinih visokega dinamičnega razpona in preciznega prikaza.

### 7.3 ZAKLEPANJE VREDNOSTI TEMPERATURE (SAMO V PRECIZNEM NAČINU)

V temperaturni vrstici tapnite eno od naslednjih možnosti:

- Če želite zakleniti najvišjo temperaturo, tapnite ključavnico na vrhu temperaturne vrstice.
- Če želite zakleniti najnižjo temperaturo, tapnite ključavnico na dnu temperaturne vrstice.

### 7.4 NASTAVITEV VREDNOSTI TEMPERATURE (SAMO V PRECIZNEM NAČINU)

1. V temperaturni vrstici tapnite eno od naslednjih možnosti:
  - Če želite nastaviti najvišjo temperaturo, tapnite številko na vrhu temperaturne vrstice.
  - Če želite nastaviti najnižjo temperaturo, tapnite številko na dnu temperaturne vrstice.
2. Dotaknite se ikone plus (+) ali minus (-), da izberete temperaturo, ali tapnite tipkovnico, da vnesete temperaturo.
3. Izbirno: Če želite shraniti izbrano temperaturo za prihodnjo uporabo, tapnite gumb plus (+) ali obstoječo vrednost pod prednastavljenimi vrednostmi.
4. Tapnite kljukico, da shranite spremembe.

## 8 BARVNE PALETE

Hitro uporabite različne barvne sheme za svojo sliko.

1. Dotaknite se ikone za barvno paletu.
2. Tapnite želeno barvno paletu, da na aktivni sceni uporabite novo barvno shemo.



## 9 GALERIJA SLIK

Galerija slik vsebuje vse fotografije vašega fotoaparata. V galeriji si lahko ogledate, urejate ali brišete obstoječe slike.

### 9.1 DOSTOP DO GALERIJE SLIK

Tapnite sličico slike na zaslonu fotoaparata (spodaj levo), da odprete galerijo slik.

### 9.2 OGLED PODATKOV O FOTOGRAFIJI

1. Tapnite puščice, da se pomaknete do zelene fotografije.
2. Tapnite Informacije za ogled informacij o fotografiji.

### 9.3 UREDI FOTOGRAFIJE

1. Tapnite puščice, da se pomaknete do zelene fotografije.
2. Tapnite gumb za urejanje.
3. Tapnite orodje za urejanje, ki ga želite uporabiti.
4. Tapnite v redu, da shranite spremembe.
5. Izberite eno od naslednjih možnosti:
  - Shrani kot kopijo: tapnite, da shranite urejeno fotografijo kot novo sliko.
  - Prepiši: tapnite, da shranite spremembe obstoječe fotografije.

## 10 IZBRIŠITE FOTOGRAFIJO

1. Tapnite puščice za premikanje, da se pomaknete do zelene fotografije.
2. Tapnite ukaz Izbriši
3. Potrdite svojo odločitev za izbris fotografije.

## 11 POMOČ IN VIRI

Potrebujete pomoč? Poiščite pogosta vprašanja in se obrnite na podporo za stranke na [support.thermal.com](http://support.thermal.com)



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Toplotna kamera Seek Thermal Shot, 9 Hz WiFi**  
Kat. št.: **17 61 226**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**