



## NAVODILA ZA UPORABO

# Vremenska postaja z uro CTC WSU 7024

Kataloška št.: 18 44 793



## Kazalo

Uvod .....	2
Simboli v teh navodilih za uporabo .....	2
Splošni varnostni napotki .....	3
Otroci in osebe z zmanjšanimi sposobnostmi .....	3
Prikazovalnik .....	4
Priprava naprave na uporabo .....	4
Vstavljanje baterij .....	4
Napajanje z napajalnikom .....	5
Upravljanje .....	5
Tipka MODE .....	6
Izvajanje nastavitv .....	6
Nastavitev časa .....	6
Izbira 12- ali 24-urnega prikaza časa .....	6
Nastavitev datuma .....	6
Nastavitev časa bujenja (AL1 / AL2) .....	7
Aktivacija/deaktivacija časa bujenja .....	7
Preklapljanje prikaza temperature med °C in °F .....	7
Tipka MAX/MIN .....	7
Tipka LIGHT .....	7
Čiščenje .....	8
Tehnični podatki .....	8
Opomba glede skladnosti z direktivami .....	8
Odstranjevanje .....	8
Pomen simbola smetnjaka .....	8
Garancijski list .....	10
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti .....	11
Izvirna izjava EU o skladnosti .....	12

## Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

## Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

### **OPOZORILO:**

Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

 **POZOR:**

Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

 **OPOMBA:**

Navaja nasvete in informacije.

## Splošni varnostni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Naprave ne uporabljajte na izjemno vročih, hladnih, prašnih ali vlažnih mestih.
- Napravo uporabljajte izključno za zasebno rabo in samo v predviden namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
- Baterije vedno vstavite z upoštevanjem pravilne polarnosti.
- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju vode.
- Nikoli ne odpirajte ohišja naprave.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.
- Pri uporabi zunanjih napajalnikov bodite pozorni na pravilno polarnost in napetost.

## Otroci in osebe z zmanjšanimi sposobnostmi


- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

 **OPOZORILO:**

Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadužitve!**

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## Prikazovalnik

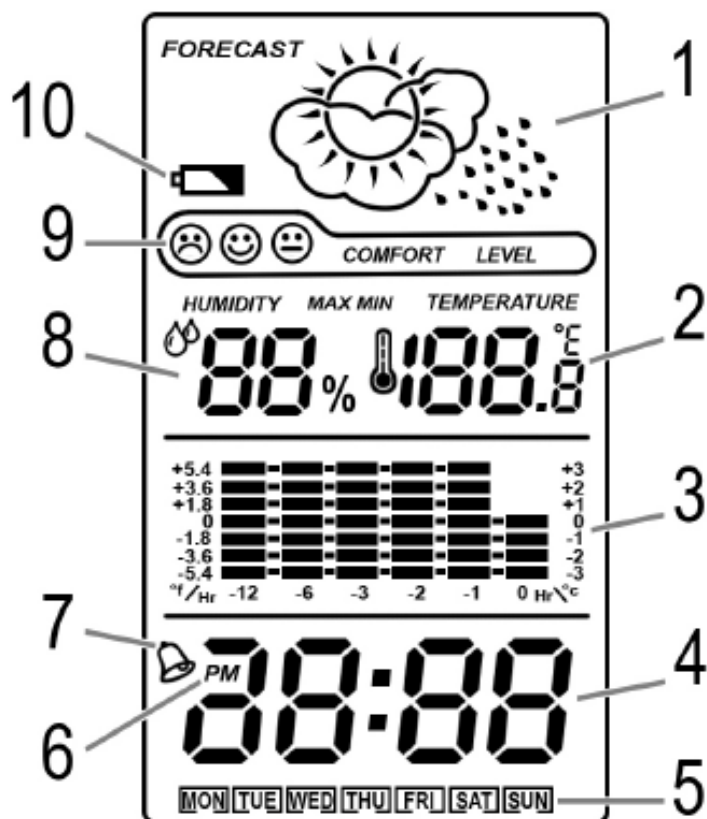

- 1 Vremenska napoved (FORECAST)
- 2 Prikaz temperature (TEMPERATURE), enote temperature (°C ali °F), trenutno prikazanega časa bujenja (AL1 ali AL2)
- 3 Ocena zraka v prostoru (tendenca zadnjih 12 ur)
- 4 Prikaz časa, datuma (M = mesec, D = dan), čas bujenja
- 5 Dan v tednu (MON = ponedeljek, TUE = torek, WED = sreda, THU = četrtek, FRI = petek, SAT = sobota, SUN = nedelja)
- 6 Prikaz za "popoldne" (PM) pri 12-urnem prikazu časa
- 7 Aktiven čas bujenja, funkcija dremeža
- 8 Vlažnost zraka (HUMIDITY)
- 9 Stopnja udobja (COMFORT LEVEL)
- 10 Prikaz za prazno baterijo

## Priprava naprave na uporabo

Občutljive površine so morda zaščitene s folijo. Te folije odstranite.

## Vstavljanje baterij

(Baterije niso priložene.)

1. Odprite baterijski predal na zadnji strani naprave.
2. V baterijski predal vstavite dve 1,5 V bateriji tipa AAA/R03. Pri tem pazite na pravilno polarnost (glejte dno baterijskega predala).
3. Zaprite baterijski predal.

** OPOMBA:**

Simbol za prazno baterijo, ki se pojavi na prikazovalniku, vas opozarja, da je treba zamenjati baterije.

** POZOR:**

- Baterije lahko iztekajo in izgubljajo baterijsko kislino. Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.
- Nikoli ne smete hkrati uporabljati baterij različnih tipov ali novih in starih baterij.
- Baterije ne sodijo med gospodinjne odpadke. Odslužene baterije oddajte na ustreznih zbirališčih ali v trgovini, kjer se baterije tudi prodajajo.

** OPOZORILO:**

Baterij **ne** izpostavljajte veliki toploti, kot je na primer sončna svetloba, ogenj ali podobno. Obstaja **nevarnost eksplozije!**

## Napajanje z napajalnikom

(Napajalnik ni priložen.)

Napravo lahko napajate tudi z napajalnikom.

1. Vtični napajalnik priključite na pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
2. Vtič napajalnika priključite na 4,5 V DC-priključek.
3. Pri uporabi napajalnika (DC 4,5-5 V / 100 mA) poskrbite za pravilno polarnost v skladu s podatki na napravi.

** OPOMBA:**

Pri napajanju z napajalnikom prikazovalnik neprekinjeno sveti.

## Upravljanje

Naprava z notranjim senzorjem ne določa le sobne temperature in vlažnosti zraka, temveč prikazuje tudi oceno zraka v prostoru. Vendar pa meritve ne odražajo dejanskih vremenskih razmer. Če želite dobiti približno tendenco vremena, postavite napravo v bližino odprtega okna.

## Tipka MODE

Običajni prikaz časa je privzeti prikaz. Po približno 7 sekundah se naprava samodejno vrne na ta prikaz.

Pritiskajte tipko MODE za preklapljanje med naslednjimi prikazi:

Datum → AL1 (čas bujenja) → AL2 → Običajni prikaz časa

## Izvajanje nastavitvev

- Nastavitve izvajate s tipkama UP/DOWN.
- Nastavitve potrdite s pritiskom tipke MODE.

## Nastavitev časa

1. Medtem ko je prikazan čas, pritisnite in 3 sekunde držite tipko MODE. Prikaz ur začne utripati.
2. Nato zaporedoma nastavite ure in minute.

## Izbira 12- ali 24-urnega prikaza časa

Medtem ko je prikazan čas, pritisnite in 3 sekunde držite tipko UP. Pri 12-urnem prikazu se v popoldanskem času na prikazovalniku pojavi prikaz PM.

## Nastavitev datuma

1. Za preklon na prikaz datuma pritisnite tipko MODE.
2. Medtem ko je prikazan datum, pritisnite in 3 sekunde držite tipko MODE. Prikaz leta začne utripati.
3. Nato zaporedno nastavite leto, mesec in dan.


### **i** OPOMBA:

Ustrezen dan v tednu se izbere samodejno.


### Nastavitev časa bujenja (AL1 / AL2)

1. Izberite čas bujenja s tipko MODE.
2. Medtem ko je prikazan čas bujenja, pritisnite in 3 sekunde držite tipko MODE. Prikaz ur začne utripati.
3. Nato zaporedoma nastavite ure in minute.

### Aktivacija/deaktivacija časa bujenja

Ko je prikazan čas bujenja, pritisnite tipko UP, da aktivirate oziroma deaktivirate čas bujenja. Ko je čas bujenja aktiviran, se poleg običajnega prikaza časa prikaže simbol .


#### **i** OPOMBA:

Ko je dosežen nastavljen čas bujenja, na prikazovalniku utripa simbol . Interval zvočnega signala narašča od počasnega proti hitremu.

- **Deaktivacija časa bujenja do naslednjega dne:**

Pritisnite tipko UP ali pa uporabite funkcijo dremeža.

- **Funkcija dremeža (SNOOZE):**

Pritisnite tipko SNZ, da deaktivirate zvočni signal za približno 8 minut. Simbol  utripa.

### Preklapljanje prikaza temperature med °C in °F

Večkrat pritisnite tipko DOWN, da izberete °C ali °F.

### Tipka MAX/MIN

Večkrat pritisnite to tipko za prikaz maksimalne, minimalne ali trenutne temperature/vlažnosti zraka.

### Tipka LIGHT

(Pri napajanju z napajalnikom nima nobene funkcije.)

Pritisnite to tipko, da za kratek čas aktivirate osvetlitev prikazovalnika.

 
## Čiščenje

### △ POZOR:

Naprave **ne** potaplajte v vodo!

- Zunanjo umazanijo lahko obrišete z rahlo navlaženo krpo brez dodatnih sredstev.
- Izdelek nato obrišite do suhega s suho in mehko krpo.

## Tehnični podatki

Model:	WSU 7024
Merilno območje temperature:	0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
Merilno območje vlažnosti zraka:	20 % - 90 %
Baterijsko napajanje:	2 x 1,5 V baterija tipa AAA/R03
Napajalnik:	4,5 V/DC, 100 mA, polarnost 
Neto teža:	Približno 0,1 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

## Opomba glede skladnosti z direktivami

S tem proizvajalec izjavlja, je da naprava WSU 7024 v skladu z naslednjimi direktivami:

- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti (EMC)
- Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 2011/65/EU (RoHS)

Izvirno izjavo EU o skladnosti in njen prevod v slovenščino najdete na koncu teh navodil za uporabo.

## Odstranjevanje

### Pomen simbola smetnjaka



Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.



CTC, proizvajalec: Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, D-47906 Kempen, Nemčija.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzročata napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.



Clatronic International GmbH  
Industriering Ost 40  
47906 Kempen  
Nemčija

Telefon: +49 2152 2006-0  
Faks: + 49 2152 2006-1999  
Elektronska pošta: [info@clatronic.de](mailto:info@clatronic.de)  
Spletna stran: [www.clatronic.de](http://www.clatronic.de)



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Vremenska postaja z uro CTC WSU 7024**  
Kat. št.: **18 44 793**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

## Prevod izvirne izjave EU o skladnosti

### Izjava EU o skladnosti 01

Številka modela: **WSU 7024** Proizvajalec: Clatronic International GmbH  
Industriering Ost 40  
Številka izdelka: **170240** 47906 Kempen  
Nemčija

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

#### Predmet izjave

Naziv izdelka:	<b>Vremenska postaja z uro</b>	Osnovni model:	<b>GP 2103 B</b>
Barva:	<b>Črna</b>	Baterije:	<b>2 x 1,5 V- AAA • R03 • Micro</b>
Dodelitev oznake CE v:	<b>2018</b>		

Ustrezni usklajeni standardi in tehnične specifikacije, v zvezi s katerimi je ugotovljena skladnost:

Ustrezne direktive in uredbe EU	Usklajeni strokovni standardi ES in splošni standardi
Direktiva o nizki napetosti (LVD) 2014/35/EU	Ni relevantno (baterijsko napajanje)
Elektromagnetna združljivost (EMC) 2014/30/EU	ES 55014-1:2017 ES 55014-2:2015
Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (ErP) 2009/125/ES	Ni relevantno (baterijsko napajanje)
Direktiva RoHS 2011/65/EU	ES 50581:2012

Zgoraj opisan predmet izjave je v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije:

20.07.2018

Datum izdaje

Poslovodstvo, menedžment

Položaj v podjetju

Podjetje (žig podjetja)

Heinz Josef Guido

Ime, priimek

Pravno zavezujoč podpis

## Izvirna izjava EU o skladnosti

### EU-Konformitätserklärung 01

EU-Declaration of conformity

<b>Modell-Nummer:</b>	<b>WSU 7024</b>	<b>Hersteller:</b>	Clatronic International GmbH
Model		Manufacturer	Industriering Ost 40
<b>Artikelnummer:</b>	<b>170240</b>		47906 Kempen
Article number			Deutschland/Germany

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.  
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

### Gegenstand der Erklärung

Object of the declaration

<b>Artikelbezeichnung:</b>	<b>Wetterstation mit Uhr</b>	<b>Basis-Modell:</b>	<b>GP 2103 B</b>
Article description	Weather Station with Clock	Base-model	
<b>Farben:</b>	<b>schwarz</b>	<b>Batterien:</b>	<b>2x 1,5V- AAA • R03 • Micro</b>
Colour	black	Batteries	

### CE Kennzeichnung in: 2018

CE marking was affixed

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen, in Bezug auf die die Konformität erklärt wird:  
References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

### Einschlägige EU-Richtlinien & Verordnungen

Governing EU-Directives & Regulations

### Harmonisierte EN-Fach- und Grundnorm

Harmonized EN-Standards and general Standards

### Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU

Low-Voltage-Directive (LVD) 2014/35/EU

nicht anwendbar (Batteriebetrieb)

not applicable (Battery operated)

### Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU

Electromagnetic compatibility (EMC) 2014/30/EU

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

### Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG

Ecodesign-directive (ErP) 2009/125/EC

nicht anwendbar (Batteriebetrieb)

not applicable (Battery operated)

### RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

RoHS-directive 2011/65/EU

EN 50581:2012

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:  
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

20.07.2018

Ausstellungsdatum

Date of issue

Geschäftsleitung, Management


Stellung im Betrieb

Position

Heinz Josef Guido

Vorname, Name

Surname, Name

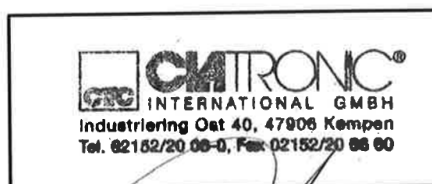

Produktionsbetrieb (Firmenstempel)

Production Company (chop of company)

Rechtsverbindliche Unterschrift

Legal signature