



NAVODILA ZA UPORABO

Namizni radio Denver DAB-46 DAB+, UKW bela

Kataloška št.: 19 54 043

Kazalo

VARNOSTNI NAPOTKI	2
1 SHEMA IZDELKA	3
2 OSNOVNO DELOVANJE - ZAČETEK	3
2.1 DELOVANJE NA IZMENIČNI TOK	3
2.2 DELOVANJE NA BATERIJO	3
3 KRMARJENJE PO MENIJU	4
3.1 OPIS MENIJA	4
4 DELOVANJE RADIA	4
4.1 DAB RADIO	4
4.2 FM RADIO.....	5
4.3 FM SKENIRANJE PREK MENIJA.....	5
5 UPORABA SLUŠALK.....	5
6 PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE.....	5
7 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	6
GARANCIJSKI LIST	7


Varnostni napotki

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

1 SHEMA IZDELKA

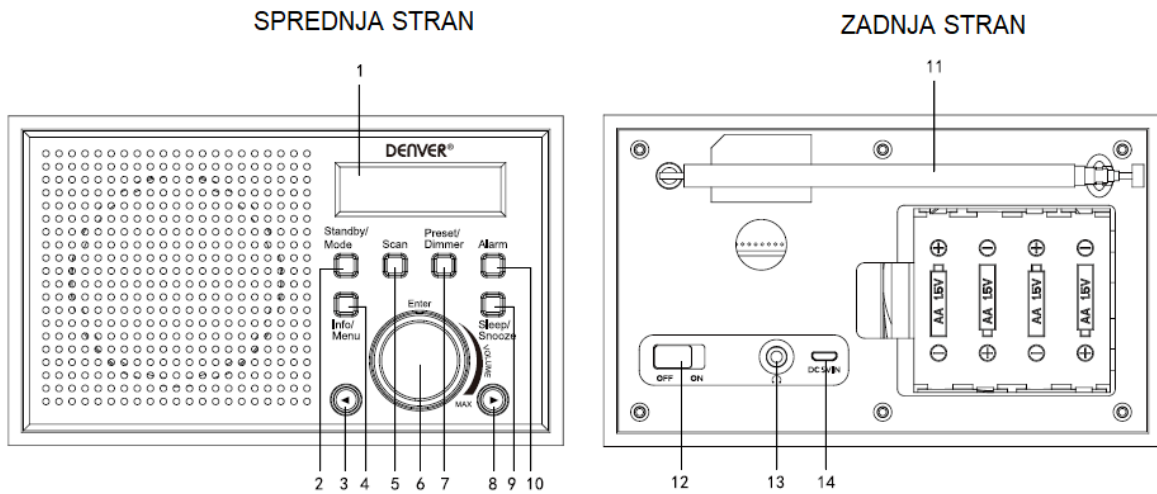

1. LCD zaslon
2. Gumb za pripravljenost/način
3. Pomik nazaj
4. Gumb info/meni
5. Gumb za iskanje
6. Gumb za potrditev /glasnost (potrdite nastavitve/ prilagodite)
7. Gumb za prednastavitev/zatemnitev

8. Pomik naprej
9. Gumb za spanje/dremanje
10. Gumb za alarm
11. Antena
12. Gumb za izklop/vklop
13. Prikluček za slušalke
14. DC 5V vhod
15. AC/DC adapter

2 OSNOVNO

Enota se lahko napaja z priložena)

2.1 DELOVANJE NA

1. Vstavite DC vhodno vtičnico, ki
2. Priključite AC/DC
3. Potisnite stikalo za gumb



DELOVANJE - ZAČETEK

izmeničnim tokom ali iz baterije (ni

IZMENIČNI TOK

napajalni priključek AC/DC adapterja v DC se nahaja na zadnji strani radia. adapter v omrežno vtičnico. vklop/izklop v položaj »ON« in pritisnite »STANDBY/MODE«, da vklopite radio.

Opozorilo: Vedno uporabljajte priloženi napajalnik. Če je napetost napajalnika večja od 5 V, lahko pride do poškodbe izdelka ali nevarnosti.

2.2 DELOVANJE NA BATERIJO

1. Prepričajte se, da je AC/DC adapter odklopljen od enote.
2. V predalček za baterije vstavite 4 baterije AA.
3. Pritisnite gumb »STANDBY/MODE«, da vklopite radio.


Opomba: Za najboljše delovanje baterije je zelo priporočljiva uporaba alkalnih baterij.

3 KRMARJENJE PO MENIJU

Naslednji kontrolniki se uporabljajo za premikanje po menijskem drevesu za izbiro in izbiro zahtevanih nastavitev:

Pritisnite in držite gumb »INFO/MENU« za vstop v možnosti menija. Pritisnite gumb ◀ ali ▶ za krmarjenje po možnostih, nato pritisnite gumb »ENTER/VOLUME« za potrditev.

3.1 OPIS MENIJA

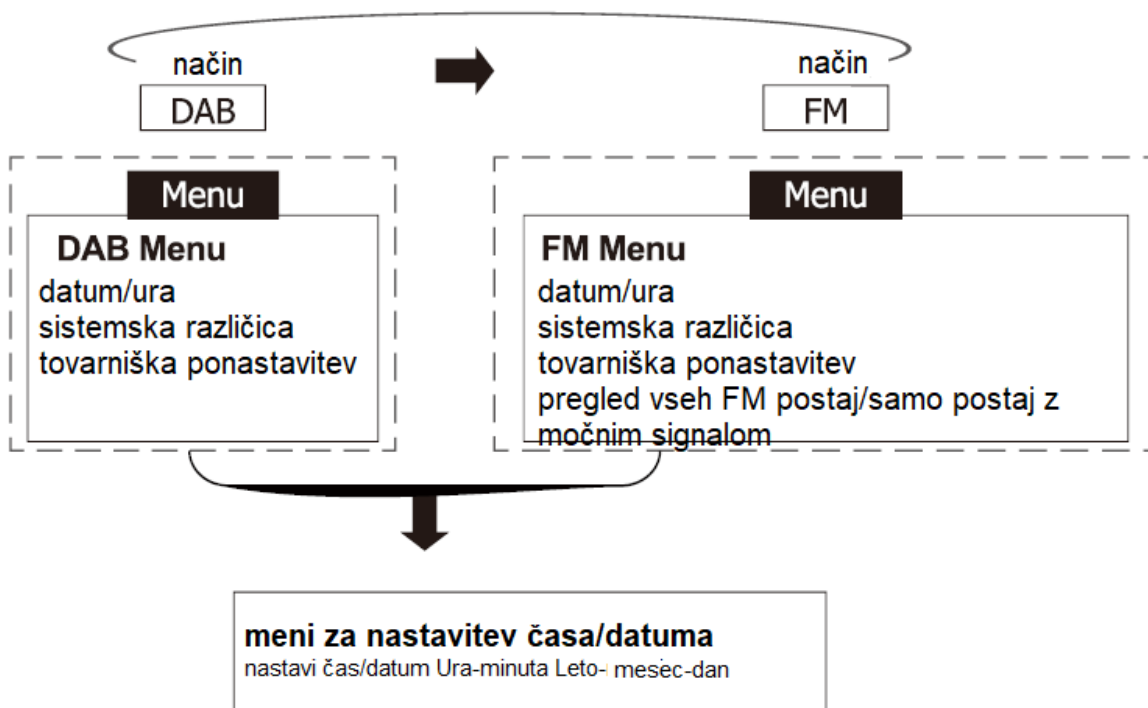

4 DELOVANJE RADIA


4.1 DAB RADIO

Pritisnite gumb »STANDY/MODE«, da vklopite enoto, in pritisnite gumb »SCAN«, da poiščete vse razpoložljive radijske postaje. Med skeniranjem se na zaslonu prikaže »Full scan« skupaj z drsnico, ki prikazuje napredek skeniranja in število do sedaj najdenih postaj (slika 2).


Ko je skeniranje končano, radio prične oddajati prvo alfanumerično najdeno postajo. Zdaj lahko pritisnete gumba ◀ / ▶, da izberete najdene postaje, nato pritisnite gumb »ENTER/VOLUME« za potrditev izbire.

Opomba: Če po samodejnem iskanju ni najdene nobene postaje, bo radio prikazal »No Station«. V tem primeru prilagodite položaj antene in prestavite enoto za boljši sprejem signala.

 SLIKA 1



SLIKA 2

 


4.2 FM RADIO

1. Za izbiro FM pritisnite gumb »STANDBY/MODE«. Zaslona prikazuje FM in frekvenco.
2. Če želite aktivirati samodejno iskanje, pritisnite in držite gumb »SCAN«, dokler radio ne začne z iskanjem. Iskanje se samodejno ustavi, ko je najdena FM postaja.
3. Za ročno iskanje večkrat pritisnite gumb ◀ / ▶, da uglasite radijsko postajo. Če je sprejem slab, prilagodite položaj antene in prestavite enoto za boljši sprejem signala.

4.3 FM SKENIRANJE PREK MENIJA


V načinu FM pritisnite in držite gumb »INFO/MENU«, da vstopite v meni, in pritisnite gumb ◀ / ▶, da izberete »FM scan setting« (slika 3), nato pritisnite gumb »ENTER/VOLUME« za vstop v podmožnost. Nato pritisnite gumb ◀ / ▶, da izberete »Only <All>« (slika 4), in pritisnite gumb »ENTER/VOLUME« za potrditev izbire za FM skeniranje.

 SLIKA 3




```
Set Menu
FM Scan settings
```

 SLIKA 4



```
Station Strong:
Only <ALL>
```

5 UPORABA SLUŠALK

Na enoti je na voljo stereo priključek za slušalke. Priključite slušalke (niso priložene) v vtičnico, označeno z , in prilagodite glasnost na razumno raven poslušanja. Zvočniki enote so onemogočeni za izhod, medtem ko so priključene slušalke.

Opozorilo: Prevelik zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.


6 PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

Če enoto premaknete na drugo lokacijo ali drugo državo, shranjene postaje DAB morda ne bodo več na voljo. V tem primeru ponastavite enoto na tovarniške nastavitve.

1. Ko je enota vklopljena, pritisnite in držite gumb »INFO/MENU«, da vstopite v meni, in pritisnite gumb ◀ / ▶, da izberete »Factory Reset« (slika 5), nato pritisnite gumb ENTER/VOLUME za vstop v podmožnost. Nato pritisnite gumb ◀ / ▶, da izberete »<Yes>« iz možnosti »Factory reset <No>« »Yes« (slika 6) in pritisnite gumb »ENTER/VOLUME« za potrditev.
2. Radio prikaže »Restarting...« in začnete iskati vse razpoložljive radijske postaje.


Opomba: Vse predhodno shranjene radijske postaje se po ponastavitvi izbrišejo.

 SLIKA 5



```
Set Menu
<Factory reset>
```

 SLIKA 6



```
Factory Reset?
<No> Yes
```

7 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Nazivna napetost: (adapter) AC 100 - 240V~ 50/60Hz, 0,15A

Adapterski izhod: DC 5V, 1A

Nazivna napetost (radio): DC 5V ali 1,5V x 4 (4 AA baterije)

Poraba energije: 5W

Avdio izhod: 2W RMS

Radio:

- DAB 174-240MHz
- FM 87,5-108MHz

Pogoji delovanja:

- Temperatura: 5°C do 35°C
- Vlažnost: 5% do 90%

Mera enote: 1170 (D) x 96 (Š) x 101 (V) mm

Teža: 0,7 kg



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Namizni radio Denver DAB-46
DAB+, UKW bela**
Kat. št.: **19 54 043**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popavljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.