



NAVODILA ZA UPORABO

Elektronska žepna tehtnica Kern TGC 150-2

Kataloška št.: 21 08 029




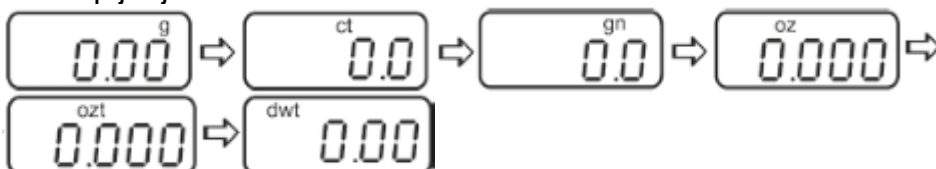



Kazalo

1. Obseg dobave	2
2. Pregled tipk.....	2
3. Delovanje.....	3
Tehtanje.....	3
Odbitek tara vrednosti	3
4. Nastavitev	3
5. Varnostni napotki.....	4
6. Tehnični podatki	4
7. Izjava o skladnosti	4
Garancijski list	6
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	7
Izvirna izjava EU o skladnosti	8

1. Obseg dobave

- Žepna tehtnica
- Pokrov tehtnice
- Baterije (2 x CR2032)
- Navodila za uporabo

2. Pregled tipk

	<p>Preklapljanje med merskimi enotami</p> 
	<p>Vklop/izklop osvetlitve zaslona</p>
	<p>Odbitek tara vrednosti / Ponastavitev na vrednost 0</p>
	<p>Vklop / izklop</p>

 
3. Delovanje

Tehtanje

- ▶ Tehtnico postavite na stabilno, ravno podlago.
- ▶ Pritisnite tipko za **Vklop / izklop**, tehtnica bo izvedla samopreverjanje. Takoj, ko se pojavi prikaz teže, je tehtnica pripravljena za tehtanje. Po potrebi jo nastavite na vrednost nič s tipko "TARE".



- ▶ Položite predmet tehtanja v merilno posodo in preberite rezultat meritve.




- ▶ Po potrebi s tipko "UNIT" zamenjajte enoto za tehtanje.

Odbitek tara vrednosti

- ▶ Na tehtnico položite prazno posodo za tehtanje.
- ▶ Pritisnite tipko "TARE", na zaslonu se prikaže vrednost nič.



 - ▶ Stehtajte predmet tehtanja, prikazala se bo njegova neto teža.



- ▶ Ko iz tehtnice odstranite vso težo, se bo prikazala shranjena tara vrednost z negativnim predznakom.
- ▶ Če želite izbrisati shranjeno tara vrednost, odstranite vso težo iz tehtnice in pritisnite tipko "TARE".

4. Nastavitev

- ▶ Uredite nastavitveno utež (glejte poglavje 6).
Informacije o nastavitvenih utežih najdete na internetu na spletni strani:
<http://www.kern-sohn.com>.

- ▶ Prepričajte se, da na tehtnici ni predmetov.
- ▶ V načinu za tehtanje pritisnite in pridržite tipko "**UNIT**", dokler se ne prikaže simbol **<CAL>**.
- ▶ Ponovno pritisnite tipko za **Vklop / izklop** in počakajte, da začne utripati vrednost teže potrebne nastavitvene uteži.
- ▶ Namestite nastavitveno utež. Počakajte, da se prikaže simbol **<PASS>**, ki ji sledi vrednost teže postavljene nastavitvene uteži. Po tem bo prilagoditev uspešno zaključena.
- ▶ V primeru razpršenega prikaza nastavitvev ni uspela. Ponovite postopek nastavitve.

5. Varnostni napotki

- Ne preobremenite tehtnice.
- Pojav elektromagnetnih polj lahko povzroči velike odklone na zaslonu. Zamenjajte lokacijo.
- Izogibajte se visoki vlažnosti v zraku, hlapom in prahu.
- Tehtnice ne izpostavljajte neposrednemu stiku s tekočinami.
- Tehtnice ne puščajte pod stalno obremenitvijo.
- Nikoli ne uporabljajte tehtnice v eksplozivnem okolju. Serijska različica ni zaščitena pred eksplozijami.
- Redno preverjajte tehtnico z zunanjimi testnimi utežmi.
- **Garancijski zahtevki bodo razveljavljeni, ko odprete ohišje.**
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na doseg otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

6. Tehnični podatki

KERN	TGC 150-2	TGC 500-1-A	TGC 1K-3
Artikel št./ Tip	TTGC 150-2-A	TGC 500-1-A	TGC 1K-3-A
Meritve	0,01 g	0,1 g	1 g
Območje tehtanja (največ)	150 g	500 g	1000 g
Nastavitvena utež, ni dodano (razred)	50 g / 150 g (M2)	500 g (M3)	1000 g (M3)
Delovna temperatura	+ 0 ° ... + 40 ° C		
Vlažnost zraka	20% ~ 80% vlažnost zraka (brez kondenzacije)		
Baterije	2 x CR2032		

7. Izjava o skladnosti

KERN, proizvajalec: KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Nemčija.

Trenutna izjava o skladnosti ES/EU je na voljo na spletu na:

www.kern-sohn.com/ce

Izvirno izjavo EU o skladnosti in njen prevod v slovenščino najdete tudi na koncu teh navodil za uporabo.

Različica 1.0
Julij 2018

KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Nemčija

E-pošta: info@kern-sohn.com
Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Faks: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Elektronska žepna tehnica Kern TGC 150-2**
Kat. št.: **21 08 029**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Nemčija



www.kern-sohn.com

0049-[0]7433-9933-0
0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.de

Izjava EU o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

S tem na lastno odgovornost izjavljamo, da je izdelek, na katerega se ta izjava nanaša, v skladu z direktivami, ki so navedene v nadaljevanju. Izdelek izpolnjuje veljavno usklajevalno zakonodajo Unije.

Model	Tip
TGC 150-2, TGC 1K-3, TGC 500-1	TGC

Oznaka CE	Direktiva EU	Standardi
	2011/65/EU (RoHS)	ES 50581:2012
	2014/30/EU (EMC)	ES 55014-1:2006+A2:2011

Datum: 24.09.2018

Kraj izdaje: 72336 Balingen,
Nemčija

Albert Sauter
KERN & Sohn GmbH

Podpis: Izvršni direktor

Izvirna izjava EU o skladnosti



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com
☎ +0049-[0]7433-9933-0
FAX +0049-[0]7433-9933-149
@ info@kern-sohn.com

EU-Konformitätserklärung | EU Declaration of Conformity

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the directives hereinafter. The object of the declaration described below is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.

Modell | Model | _____ Typ | Type | _____
**TGC 150-2, TGC 1K-3,
TGC 500-1** **TGC**

CE Kennzeichnung Mark applied	EU-Richtlinie EU directive	Normen Standards
	2011/65/EU (RoHS)	EN 50581:2012
	2014/30/EU (EMC)	EN 55014-1:2006+A2:2011

Datum | Date | : 24.09.2018
Ort der Ausstellung: 72336 Balingen,
Place of issue: Germany

Albert Sauter
KERN & Sohn GmbH

Signatur: Geschäftsführer
Signature: Managing director