

Navodila za uporabo

SL-4F Power Bank s 3 sončnimi celicami

Kat. št. izdelka 2127239

Predvidena uporaba

Izdelek je sončna polnilna banka z vgrajeno svetilko. Hkrati lahko polni do dve napravi.

V vsakem primeru se je treba izogibati stiku z vlago.

Zaradi varnosti in odobritve tega izdelka ne smete predelovati in/ali spreminjati. Če izdelek uporabljate za namene, ki niso opisani zgoraj, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko nepravilna uporaba povzroči kratek stik, požar ali druge nevarnosti. Natančno preberite navodila in jih shranite in varnem mestu. Ta izdelek dajte na voljo tretjim osebam samo skupaj z navodili za uporabo.

Ta izdelek izpolnjuje predpisane nacionalne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Dostava vključuje

- Glavna enota
- Kabel USB (30 cm)
- Navodila za uporabo



- Če imate vprašanja, na katera ta navodila za uporabo ne dajejo odgovorov, se obrnite na našo službo za tehnično podporo ali drugo tehnično osebje.

b) Povezane naprave

- Upoštevajte tudi varnostna navodila in navodila za uporabo vseh drugih naprav, ki so priložene na izdelek.

c) Svetloba LED

- Pozor, svetloba LED:
 - Ne glejte neposredno v svetlobo LED!
 - Ne glejte v žarek neposredno ali z optičnimi instrumenti!

d) Baterija za polnjenje LiPo

- Akumulatorska baterija je trajno vgrajena v izdelek in je ni mogoče zamenjati.
- Nikoli ne poškodujte akumulatorske baterije. Poškodovanje ohišja akumulatorske baterije lahko povzroči eksplozijo ali požar! Za razliko od običajnih baterij/polnilnih baterij (npr. tipa AA ali AAA) ohišje akumulatorske baterije LiPo ni sestavljeno iz tanke folije, temveč iz občutljive plastične folije.
- Stikov akumulatorske baterije nikoli ne stikate na kratko. Ne mečite baterije ali izdelka v ogenj. Obstaja nevarnost požara in eksplozije!
- Redno polnite akumulatorsko baterijo, tudi če izdelka ne uporabljate. Zaradi uporabljene tehnologije polnilne baterije vam je ni treba najprej izprazniti.
- Nikoli ne polnite akumulatorske baterije izdelka brez nadzora.
- Med polnjenjem izdelek postavite na površino, ki ni občutljiva na toploto. Normalno je, da med polnjenjem nastane določena količina toplote.
- **Ne polnite napajalnika in hkrati ne polnite zunanji naprav! To lahko povzroči poškodbe zaradi pregrevanja.**
- **Napajalnika ne polnite prek vrat USB v računalniku. Tok, ki ga zagotavljajo ta vrata, morda ni zadosten in lahko poškoduje računalnik.**

Posodobljena navodila za uporabo

Najnovjša navodila za uporabo prenesite s spletne strani www.conrad.com/downloads ali poskenirajte prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletnem mestu.

Varnostna navodila




Pozorno preberite navodila za uporabo in še posebej upoštevajte varnostne informacije. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij o pravilnem ravnanju v tem priročniku, ne prevzemamo odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. V takih primerih garancija/garancija preneha veljati.

a) Splošne informacije

- Naprava ni igrača. Hranite jo zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne puščajte embalažnega materiala neprevidno ležati naokrog. Ta lahko postane nevaren material za igro otrok.
- Napravo zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, visoko vlažnostjo, vnetljivimi plini, paro in topli.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Če izdelka ni več mogoče varno uporabljati, ga izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varnega delovanja ni več mogoče zagotoviti, če izdelek:
 - je vidno poškodovana,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bila dlje časa shranjena v slabih okoliških pogojih ali
 - je bil izpostavljen resnim obremenitvam, povezanim s prevozom.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Udarci, udarci ali padec z majhne višine lahko izdelek poškodujejo.
- V primeru dvoma o delovanju, varnosti ali priključitvi naprave se posvetujte s strokovnjakom.
- Vzdrževanje, spremembe in popravila sme opravljati le tehnik ali pooblaščen servisni center.

Opis izdelka

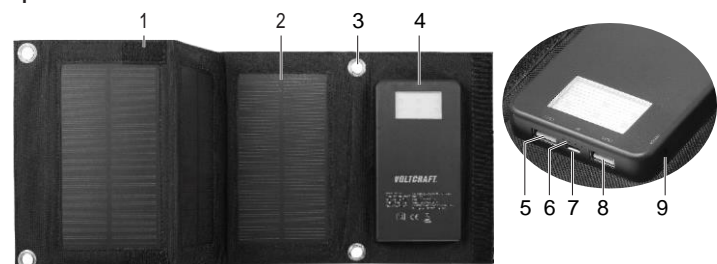

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Točka pritrditve stojala | 4 Svetloba LED | 8 OUT2 : izhod USB tipa A |
| 2 Sončna plošča | 5 OUT1 : izhod USB tipa A | 9 Gumb za vklop/izkl |
| 3 Odprtina za obešalnik | 6 Indikatorji stanja LED | |
| | 7 IN : vhod Micro USB | |

Polnjenje napajalnika Power Bank

a) Sončno polnjenje

- Razprite vse tri solarne plošče (2) in jih obrnite proti soncu.
- Prvi LED indikator stanja (6) sveti zeleno, ko prejema sončno energijo.

b) Polnjenje iz zunanega vira napajanja

S priloženim kablom povežite vhod mikro USB (7) z zunanjim napajalnikom, na primer z napajalnikom za izmenični tok. Indikatorji stanja LED (6) bodo med polnjenjem svetili modro.

Polnjenje povezanih naprav

Prek izhodov **OUT1 (5)** in **OUT2 (8)** lahko hkrati polnite do dve napravi.

- Pri polnjenju ene naprave je izhodni tok 5 V/DC 1 A.
- Pri sočasnem polnjenju dveh naprav bo izhodni tok 5 V/DC 2,1 A za vsako napravo.

Indikatorji nivoja napoljenosti baterije


Enkrat pritisnite gumb **ON/OFF (9)**, da aktivirate LED indikatorje stanja baterije (6).

Indikatorji LED	1	2	3	4
Stopnja moči (%)	0 - 25	25 - 50	50 - 75	75 - 100

LED svetilka

- Dvakrat pritisnite gumb **ON/OFF (9)**, da LED dioda postane 100-odstotno svetla.
 - Ponovno pritisnite , da preklopite na 25-odstotno svetlost.
 - Ponovno pritisnite , da preklopite na utripanje.
 - Ponovno pritisnite , da svetilko izklopite.
- Če želite vklopiti SOS, dvakrat pritisnite gumb za **vklop/izklop (9)**, nato pa ga pritisnite in držite približno 3 sekunde, dokler se ne začne zaporedje SOS.
- Pritisnite gumb **ON/OFF (9)**, da izklopite SOS.

→ S pritrilnimi točkami stojala (1) lahko ustvarite ploščad, na kateri bo stala luč.

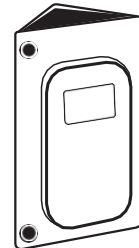

Nega in čiščenje

- Pred vsakim čiščenjem izključite izdelek iz perifernih naprav ali električnega omrežja.
- Da bi čim bolj povečali površino za sončno polnjenje, poskrbite, da bodo vse sončne plošče (2) čiste.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko povzročijo poškodbe ohišja in nepravilno delovanje.
- Izdelek ali solarne plošče obrišite z rahlo vlažno krpo brez vlaken.

Odstranjevanje



Elektronske naprave so odpadki, ki jih je mogoče reciklirati, in jih ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi regulativnimi smernicami. Tako boste izpolnili svoje zakonske obveznosti in prispevali k varovanju okolja.

Tehnični podatki

Vhodna napetost/tok	5 V/DC 2 A prek Micro USB
	5 V/DC max. 1 A prek solarnih
panelov Izhodna napetost/tok	5 V/DC max. 2,1 A
Baterija.....	LiPo 4000 mAh 14,8 Wh
Polnjenje baterije.....	približno 4 ure (v optimalnih pogojih)
	približno 2,5 ure (mikro USB)
Barva LED	9000 - 12000 K
Načini LED.....	Visoka, nizka, utripajoča, SOS
Polnilni kabel	Od mikro USB do USB tipa A (30 cm)
Pogoji delovanja/skladiščenja	0 do +45 °C, <80 % RH (brez kondenzacije)
Dimenzije (D x Š x V).....	103 x 168 x 34 mm (zloženo)
	468 x 168 x 3 mm (odprto)
Teža	375 g

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Vse pravice, vključno s prevodom, so pridržane. Za razmnoževanje na kakršen koli način, npr. fotokopiranje, mikrofilmiranje ali zajem v sisteme elektronske obdelave podatkov, je potrebna predhodna pisna odobritev urednika. Ponatis, tudi delni, je prepovedan. Ta publikacija predstavlja tehnično stanje v času tiskanja.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

*2127239_v1_1019_02_h_m_en

