

Navodila za uporabo in podatkovni list izdelka: NIGHTLUX Hall Silver

NIGHTLUX® Hall | Mobilne nočne svetilke s senzorjem gibanja in funkcijo nagibanja, ki jih napaja baterija



Področja uporabe

- Za zelo širok spekter uporab
- V zaprtih prostorih in na prostem
- Vhodi / hodniki
- Koridorji

Prednosti izdelka

- Privlačna in funkcionalna zasnova
- Varčno delovanje zaradi nizke porabe energije
- Enostavna in hitra namestitvev na skoraj vsako površino (lepilni trak ali vijaki)
- Smer svetlobe je mogoče individualno nastaviti
- Vključena dodatna oprema za prilagodljive možnosti montaže

Značilnosti izdelka

- Vgrajen senzor svetlobe in gibanja
- Na voljo v dveh barvah ohišja
- Stikalo za samodejni ali vklopno-izklopni način
- Vrsta zaščite: IP54.



TEHNIČNI PODATKI

Električni podatki


Nazivna moč	0.25 W
Nazivna napetost	4,5 V
Omrežna frekvenca	0 Hz
Nazivni tok	55.000 mA
Max. število lumnov pri prekinitvi tokokroga. B16 A	-
Max. število lumnov pri prekinitvi tokokroga. C10 A	-
Max. število lumnov pri prekinitvi tokokroga. C16 A	-
Zaščitni razred	III
Način delovanja	Baterija

Fotometrični podatki

Svetlobni tok	14 lm
Svetlobna učinkovitost	4 lm/W
Barvna temperatura	4000 K
Svetla barva (oznaka)	Hladna bela
Indeks barvne reprodukcije Ra	> 80
Standardni odklon ujemanja barv	≤6 sdc _m

Dimenzije in teža

Dolžina	84,00 mm
Širina	73,00 mm
Višina	22,00 mm
Teža izdelka	98.00 g

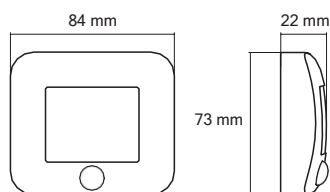

Materiali in barve

Barva izdelka	Silver
---------------	--------

Barva ohišja	Silver
Material telesa	Polikarbonat (PC)
Vsebnost živega srebra	0,0 mg

Uporaba in montaža

Temperaturno območje okolice	0...+25 °C
Temperaturno območje pri shranjevanju	-20...+50 °C
Vrsta zaščite	IP54
zatemnitev	Ne
Vrsta pritrditve	Površina
Mesto namestitve	Stena
Okolje aplikacije	Notranji
Modul LED je mogoče zamenjati	Ni mogoče zamenjati
Z virom svetlobe	Da

Življenjska doba

Življenjska doba L70/B50 pri 25 °C	25000 h
------------------------------------	---------

Senzor

Vrsta senzorja	Svetloba / gibanje
Tehnologija senzorjev	Pasivna infrardeča tehnologija (PIR)

Zasilna razsvetljava

Nazivna napetost baterije	1.5 V
---------------------------	-------


Certifikati in standardi

Standardi	CE / EAC / UKCA
Svetilka z omejeno temperaturo površine, "znak D"	Ne

OPREMA / DODATKI

- Vključene so baterije: 3x1,5 V LR03 (AAA)

PRENESITEV PODATKOV

Dokumenti in potrdila	
	Izjave o skladnosti CE

LOGISTIČNI PODATKI

Izdelek koda	Pakirna enota (kosi/enota)	Dimenzije (dolžina x širina x višina)	Brutoteža	Volumen
4058075260672	Blister 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	118,00 g	68 dm ³
4058075260689	Prevozno polje 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	,00 g	,27 dm ³

Omenjena oznaka izdelka opisuje najmanjšo količinsko enoto, ki jo je mogoče naročiti. Ena dobavna enota lahko vsebuje enega ali več posameznih izdelkov. Pri oddaji naročila za količino vpišite enoto ali večkratnik transportne enote.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila. Izključene so napake in opustitve. Vedno se prepričajte, da uporabljate najnovejšo izdajo.